


Acest pachet este un accesoriu conectat care **necesită** să se achiziționeze și să se instaleze în prealabil pachetul de bază conectat Valena Life cu Netatmo.

Ce conține pachetul

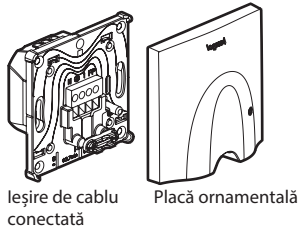


Îleșire de cablu conectată Placă ornamentală conectată

Caracteristici electrice
(tablou de sarcini)

+45° C +5° C		
50/60 Hz	2,5 mm ²	200 000 acționări
230 Vac	Max.	3000 W

! Circuitul trebuie să fie protejat de un disjunctiv de 16 A

Înainte de a începe: măsuri de precauție pentru lucrul cu cablurile
Pentru a comanda o ieșire de cablu conectată, utilizați numai produsele:

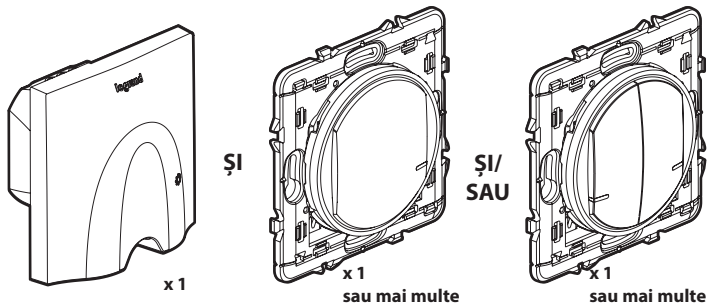


Îleșire de cablu conectată x 1 și SAU x 1 sau mai multe și SAU x 1 sau mai multe
Comenzi fără fir și/sau comenzi duble fără fir (elemente periferice) pentru toate punctele de comandă (neincluse în acest pachet)

LET1208AA

5 Cablați aparatul la ieșirea dvs. de cablu conectată

Aparat instalat fără fir-pilot

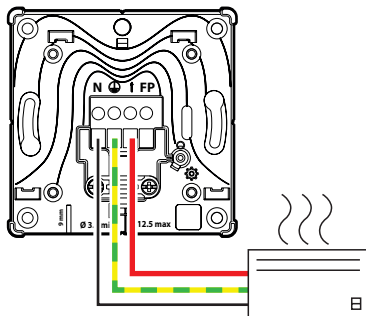

Cabluri permise H05 VVF sau H07 RNF
Pentru cabluri
Ø max. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

CAZUL 1 - Aparat instalat fără fir-pilot
(Configurație implicită din fabrică)

Notă: în acest caz, ieșirea de cablu conectată poate fi controlată prin comenzile fără fir.


Măsură de precauție obligatorie pentru siguranță

1 OFF

Înterupeți alimentarea cu energie electrică de la disjunctorul general

2 Verificați absența tensiunii electrice înainte de a începe instalarea.

3 Demontați ieșirea de cablu existentă (cu sau fără fir-pilot)

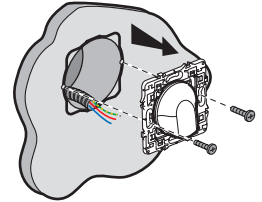


4 Cablați ieșirea de cablu conectată

Fir rigid 2,5 mm² (recomandat)

14 A - 230 V~
3000 W max.

Bandă de frecvențe: 2,4 - 2,4835 Ghz
Nivel de putere: < 100 mW

- N (neutru) = albastru
- L (fază) = orice culoare în afară de albastru și verde/galben
- ⚬ (impământare) = verde/galben

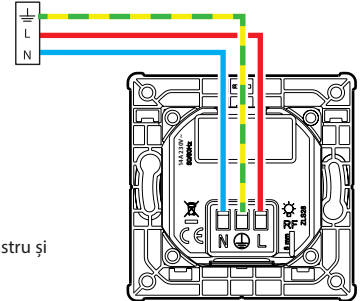

CAZUL 2

Aparat instalat cu fir-pilot(*) și fără dispozitiv de gestionare a energiei
Funcția fir-pilot se poate activa din aplicația Legrand Home + Control.
Notă: prin activarea funcției fir-pilot, comenzile fără fir devin nefuncționale pentru ieșirea de cablu conectată.

(*) Fir-pilot cu 4/6 comenzi (citiți instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs. pe care doriți să îl conectați)


Măsură de precauție obligatorie pentru siguranță

1 OFF

Înterupeți alimentarea cu energie electrică de la disjunctorul general

2 Verificați absența tensiunii electrice înainte de a începe instalarea.

3 Demontați ieșirea de cablu existentă.

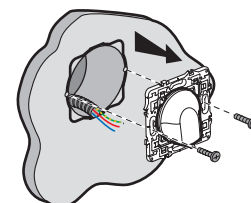

Demontați ieșirea de cablu existentă (cu sau fără fir-pilot)

4 Cablați ieșirea de cablu conectată

Fir rigid 2,5 mm²
(recomandat)

14 A - 230 V~
3000 W max.


Bandă de frecvențe: 2,4 - 2,4835 Ghz

Nivel de putere: < 100 mW

N (neutru) = albastru


L (fază) = orice culoare în afară de albastru și verde/galben

⊕ (împământare) = verde/galben

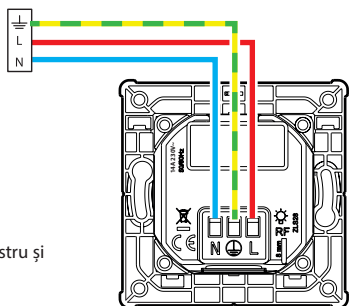

5 Cablați aparatul la ieșirea dvs. de cablu conectată

Aparat instalat cu fir-pilot(*) și fără dispozitiv de gestionare a energiei

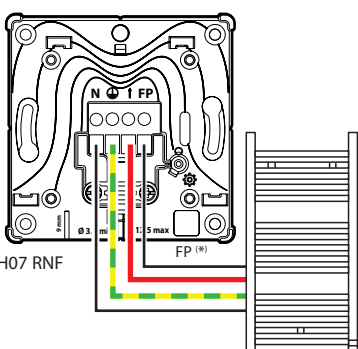

Cabluri permise H05 VVF sau H07 RNF


Pentru cabluri

Ø max. 12,5 mm

Ø min. 3,7 mm

5


⚠ Ieșirea de cablu Legrand va înlocui funcția dispozitivului de gestionare a energiei pentru aparatul care va fi conectat la ea.

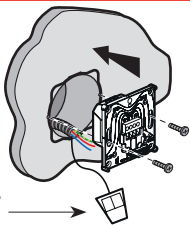

Aveți grijă să izolați bine firul-pilot al dispozitivului actual de gestionare a energiei cu un conector Nybloc (nefurnizat).

5 Cablați aparatul la ieșirea dvs. de cablu conectată

Aparat instalat cu fir-pilot(*)

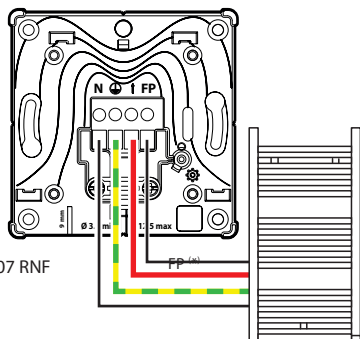


Cabluri permise H05 VVF sau H07 RNF

Pentru cabluri Ø max. 12,5 mm

Ø min 3,7 mm

7

Puneți placa ornamentală pe ieșirea de cablu

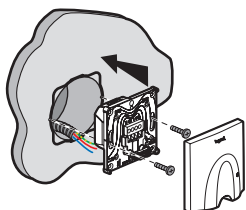

ON

Restabiliți alimentarea cu energie electrică de la disjunctorul general.

CAZUL 3

Aparat instalat cu fir-pilot(*) și cu dispozitiv de gestionare a energiei
Funcția fir-pilot se poate activa din aplicația Legrand Home + Control.
Notă: prin activarea funcției fir-pilot, comenzile fără fir devin nefuncționale pentru ieșirea de cablu conectată.

(*) Fir-pilot cu 4/6 comenzi (citiți instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs. pe care doriți să îl conectați)


Măsură de precauție obligatorie pentru siguranță

1



OFF

Întrerupeți alimentarea cu energie electrică de la disjunctorul general

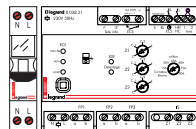

ȘI

Întrerupeți alimentarea cu energie electrică de la disjunctorul dispozitivului de gestionare a energiei

2



Verificați absența tensiunii electrice înainte de a începe instalarea.

3 Demontați priza existentă (a se vedea § 3 la pagina 2)

4 Cablați ieșirea de cablu conectată

Fir rigid 2,5 mm²
(recomandat)

14 A - 230 V~
3000 W max.


Bandă de frecvențe: 2,4 - 2,4835 Ghz

Nivel de putere: < 100 mW

N (neutru) = albastru

L (fază) = orice culoare în afară de albastru și verde/galben

⊕ (împământare) = verde/galben

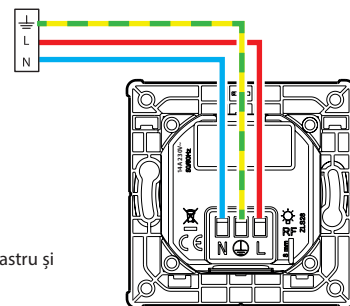

6

Pentru a adăuga acest produs conectat și elemente periferice în instalația dvs. conectată, trebuie să urmați instrucțiunile:

- din aplicația Legrand Home + Control (secțiunea Parametri/Adăugare produs nou)
- sau să consultați ghidurile și instrucțiunile de utilizare de pe site-ul legrand.ro



www.legrand.ro

Legrand Romania SRL Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, Green Court Bucharest, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București, Cod poștal 020334, România



⚠ Instrucțiuni de siguranță

Acest produs trebuie instalat conform regulilor de instalare și, de preferință, de către un electrician calificat. O instalare incorectă și/sau o utilizare incorectă pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. Înainte de a efectua instalarea, citiți manualul de utilizare, țineți cont de locul de montare specific produsului. Nu deschideți, demontați, descompuneți sau modificați aparatul exceptând cazul în care există o mențiune particulară indicată în manualul de utilizare. Toate produsele Legrand trebuie deschise și reparate exclusiv de către persoane formate și abilitate de către Legrand. Orice deschidere sau reparație neautorizată anulează toate responsabilitățile, drepturile de înlocuire și garanțiile. Utilizați exclusiv accesorii marca Legrand.

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Subscrisa,

Legrand

declară că echipamentele radioelectrice menționate în aceste instrucțiuni de utilizare sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa de internet următoare:

www.legrandoc.com