

• **Installation**
• **Installatie**
• **Installation**


- Classe 1
- Klasse 1
- Class 1
- L'installation doit être réalisée conformément à la norme en vigueur.
Amplitude aux chocs thermiques 130 °C
- De installatie moet uitgevoerd worden overeenkomstig geldende normen.
Amplitude bij thermische schokken van 130 °C
- The installation must be done in accordance with applicable standard.
Heat shock resistance amplitude 130 °C
- Montage und Anschluß müssen entsprechend den gültigen Vorschriften durchgeführt werden.
Temperaturwechselfestigkeitsspanne 130 °C
- Debe realizarse conforme a la norme en vigor.
Rango máximo de temperatura 130 °C
- L'installazione deve essere realizzata conformemente alla norma in vigore.
Escursione agli shock termici 130 °C

IP55 **CE**

• **Installation**
• **Instalación**
• **Installazione**

- Klasse 1
- Clase 1
- Classe 1

• **Fixation** • **Befestigung**
• **Bevestiging** • **Fijación**
• **Fixing** • **Fissaggio**

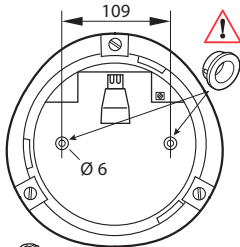


- non fournie
- niet bijgeleverd
- not supplied
- nicht mitgeliefert
- no abastecido
- non fornita

• **Raccordement**
• **Aansluiting**

• **Connection**
• **Anschluß**

• **Conexiones**
• **Collegamento**

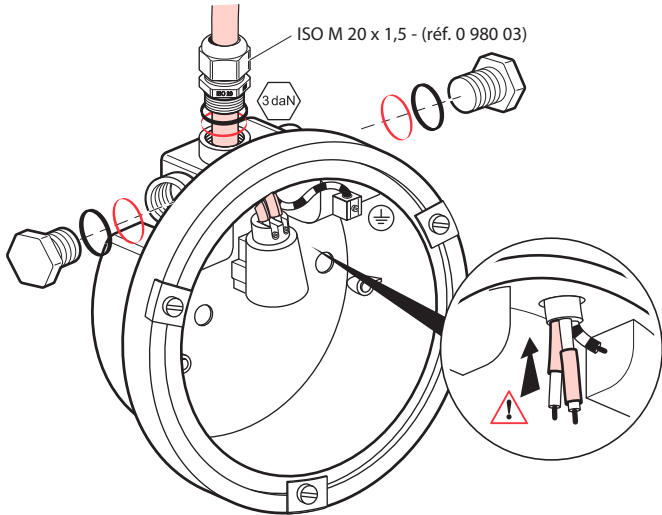

 E 27	 E 27	 E 27
70 W maxi	20 W maxi	12 W maxi

• **Accessoire**


• **Toebehoren**

• **Accessory**

• **Zubehör**

• **Accesorio**

• **Accessorio**

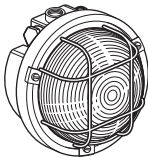

0 605 09

- Grille de protection
- Rooster
- Protective grill
- Schutzgitter
- Rejilla de proteccion
- Griglia de protezione