




Zusammensetzung des Satzes 364922


344922

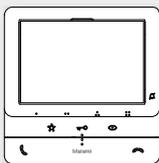

343081



346050

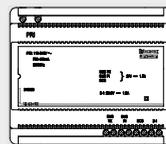


Die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.



Inhaltsverzeichnis

Kabeln und Abstände (mm ²)	4
Schema Einfamilienhaus	5
Schema Zweifamilienhaus 1	6
Schema Zweifamilienhaus 2	7
Maße	8
Hausstation	9
Technische Daten	10
Montage	10
Demontage	11
Türstation	12
Technische Daten	12
Montage	13
Demontage	14
Konfiguration Hausstation	14
Einstellungen des Geräts	20
Konfiguration Türstation	26
KIT-Funktionen	27
Hilfsdienste	28
Hinweise und Rechte der Verbraucher	29


Kabel und Abstände (mm²)

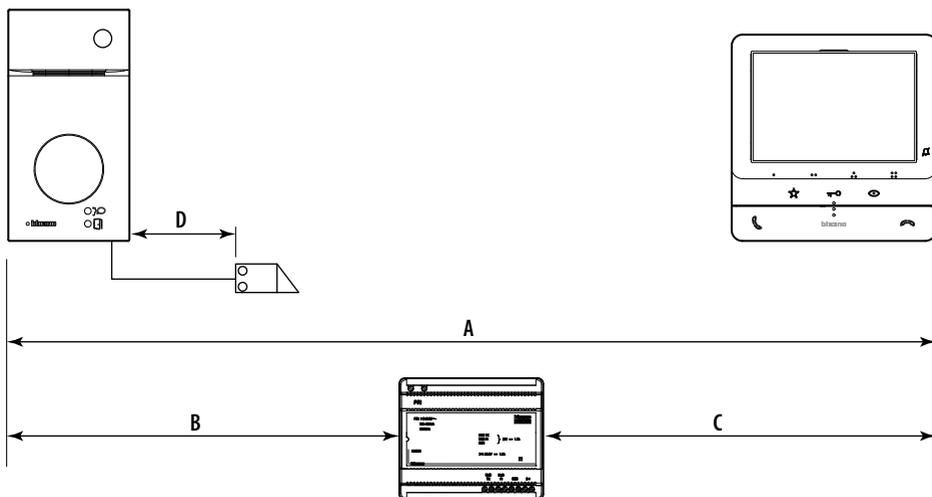

Installation von bis zu 3 Türstationen

  
	 >0,2 mm ²	BTicino L4669  0,35 mm ²	 BTicino C9881U/5E AWG24 UTPS	BTicino 336904 	One PTT 278 TP 0,28 mm ²	OneSYT + Digital TP 5/10	OneSYT + Num TP 5/10	GIGA TW CAT5E AWG24	One SYT + Num TP 8/10	Cable ARB.6060-1 6/10	Cable EV6R 6/10	1 mm ²
A	50 m	140 m	150 m	200 m	200 m	145 m		200 m	50 m	–	–	–
B	50 m	115 m	80 m	200 m	115 m	80 m		200 m	50 m	–	–	–
C	50 m	130 m	80 m	200 m	100 m	80 m		200 m	50 m	–	–	–
D	30 m	30 m	–	50 m	30 m	–		–	–	–	–	100 m

Schema Einfamilienhaus

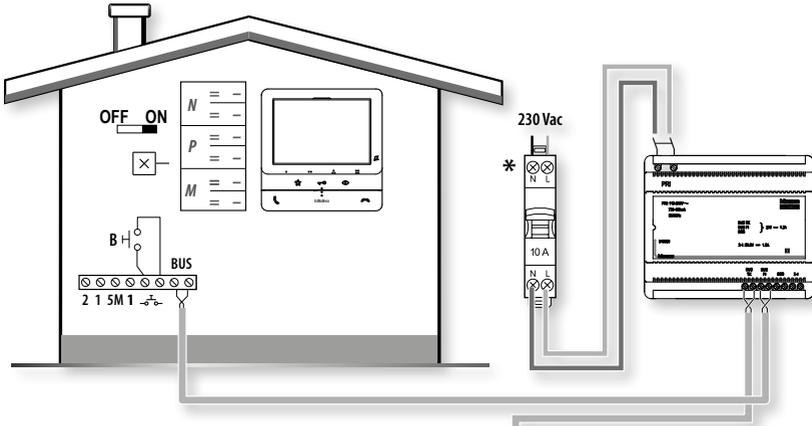


* Der Artikel gehört nicht zum Lieferumfang


A	Lokale Schlossöffnungstaste
B	Etagenruf
S+S-	18 V; 4 A impulsstrom 250 mA Haltestrom (30 Ω max)

 

Zweifamilienhaus 2
Einfamilienhaus 1


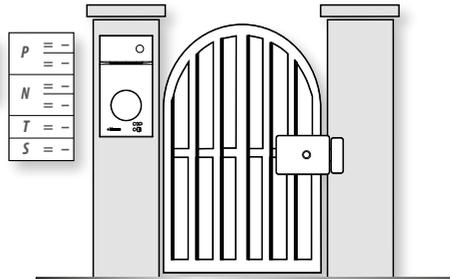


Schema Zweifamilienhaus 1

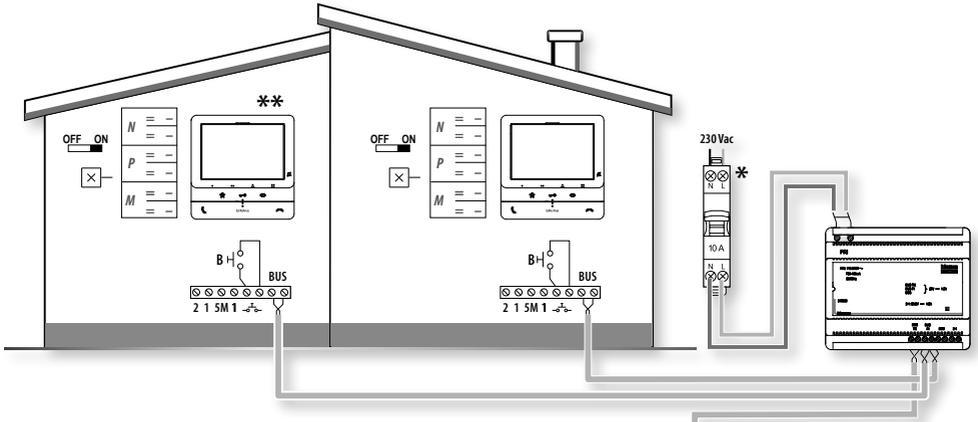


- * Der Artikel gehört nicht zum Lieferumfang
- ** Die zweite Hausstation und der Konfigurator 3501/1 werden getrennt verkauft.

A	Lokale Schlossöffnungstaste
B	Etagenruf
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom 250 mA Haltestrom (30 Ω max)

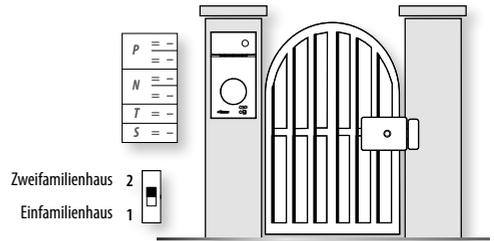 


Schema Zweifamilienhaus 2

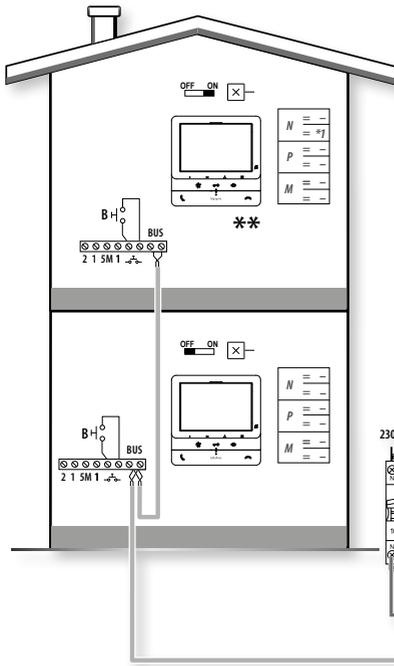


* Der Artikel gehört nicht zum Lieferumfang
 ** Die zweite Hausstation und der Konfigurator 3501/1 werden getrennt verkauft.

A	Lokale Schlossöffnungstaste
B	Etageruf
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom 250 mA Haltestrom (30 Ω max)

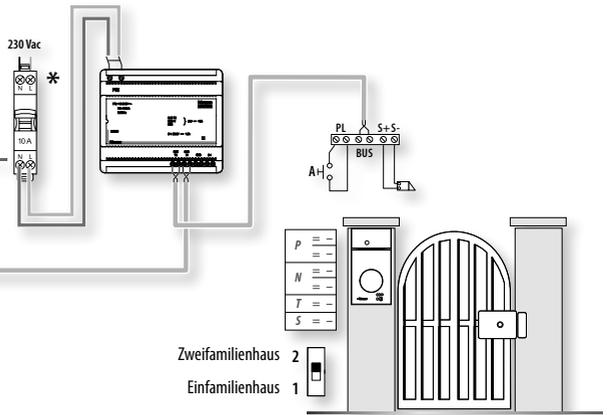




Zweifamilienhaus 2
 Einfamilienhaus 1

Maße

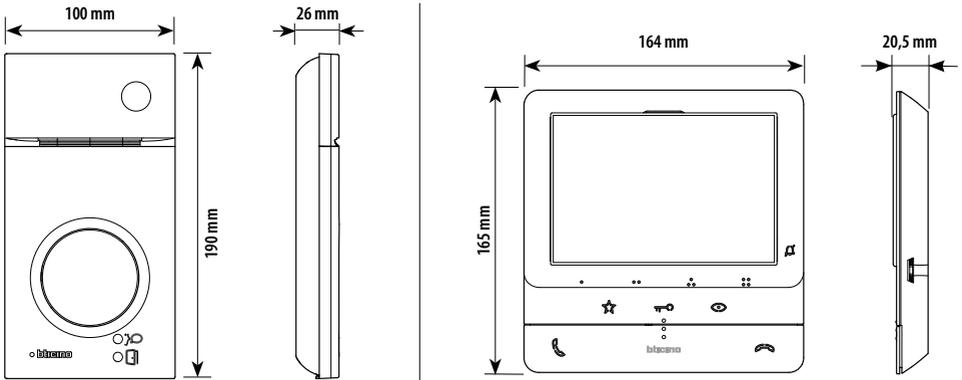


Empfohlene Höhe falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.

Aufnahmebereich

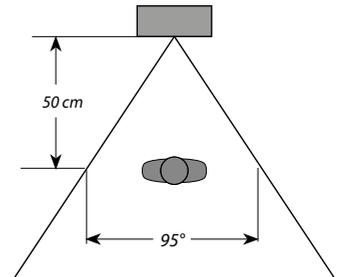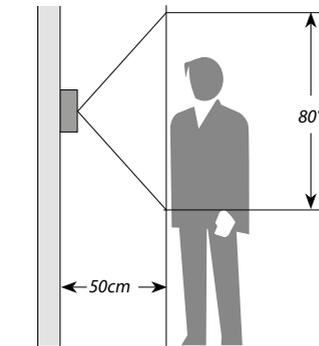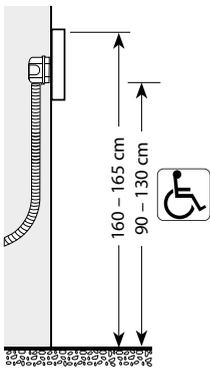


Hausstation

Bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen „Piepton“ ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden.)

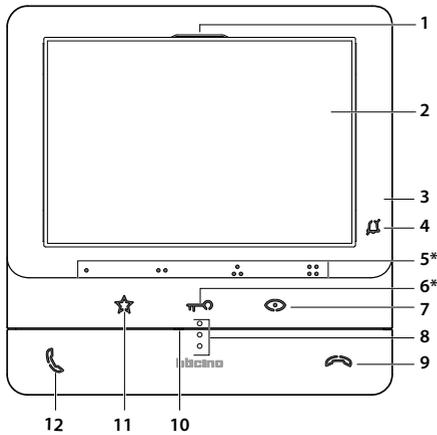

- 1 - Lautsprecher
- 2 - Display 5" (16 : 9)
- 3 - LED- Meldung Lötwerk ausgeschlossen
Rote LED blinkt: Lötwerk ausgeschlossen
- 4 - Programmierbare Berührungstasten *
- 5 - Berührungstaste Schlossöffner *
Weiße Led blinkt: Funktion „Büro“ aktiv
- 6 - Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
- 7 - Taktile Hilfe für Sehbehinderte
- 8 - Taste zur Deaktivierung der Kommunikation
Rote LED blinkt: Anruf im Gang
- 9 - Mikrophon
- 10 - Berührungstaste Treppenlicht
- 11 - Taste zur Aktivierung der Kommunikation
Grüne LED blinkt: eintreffen eines Anrufs
- 12 - (unlabeled button)

* Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.

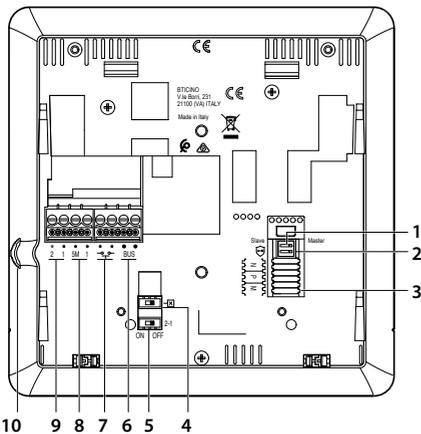


- 1 - Mikroschalter für die Funktion Slave / Master
- 2 - Mikroschalter ON / OFF für die Funktion „Schloss-Sicherheit“. ON= Die Funktion mit stromloser Vorrichtung aktivieren
- 3 - Sitz der Konfiguratoren.
- 4 - Mikroschalter ON / OFF am Ende der Strecke.
- 5 - Mikroschalter ON/OFF für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung
- 6 - Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-Draht
- 7 - Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
- 8 - Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Lötwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lötwerke erfolgen
- 9 - Klemmen (2 - 1) für eine zusätzliche Stromversorgung
- 10 - Joystick für Regelung und Programmierung


Technische Daten

Stromversorgung über BUS SCS	18 - 27 Vdc
Stromaufnahme im Standby	10 mA
Maximale Stromaufnahme	250 mA
Maximaler Kabelschnitt pro Klemme	2 x 1 mm ²
Betriebstemperatur	5 - 40 °C


Wireless-Gerät, entspricht dem Standard 802.11/b/g/n. Frequenz 2,4 – 2.4835 GHz; Übertragungsleistung <20 dBm.
Sicherheitsprotokoll WEP/WPA/WPA2
Teleloop: Frequenz 0 – 9 kHz, Übertragungsleistung < 1.005 A/m

Montage

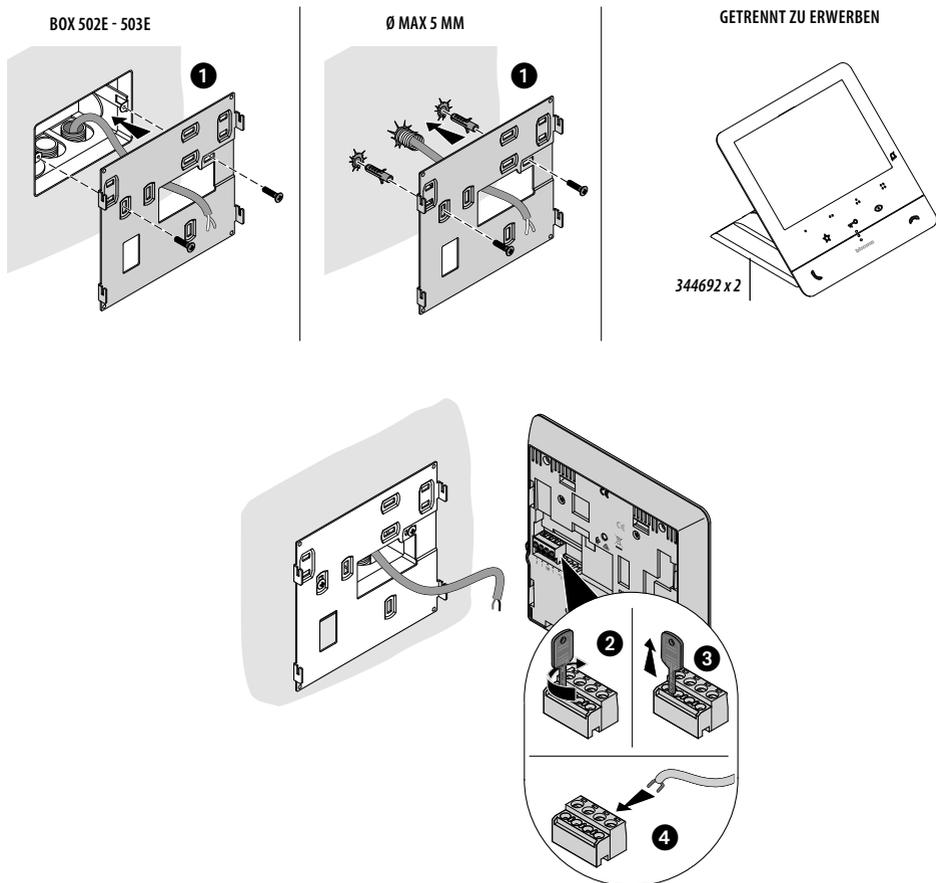


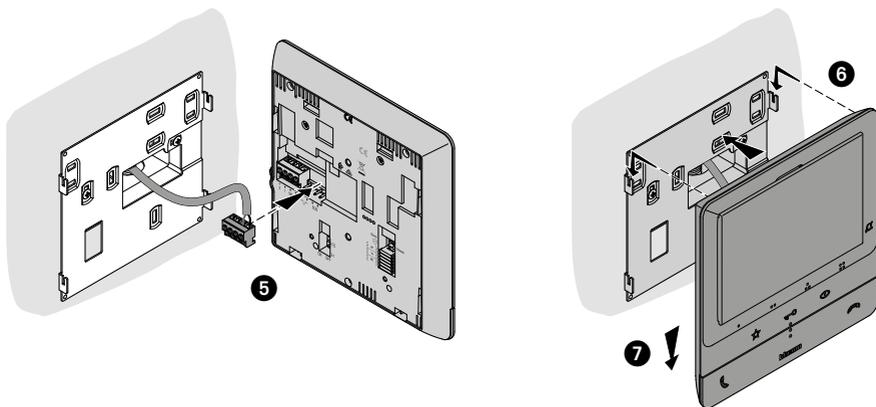

Demontage

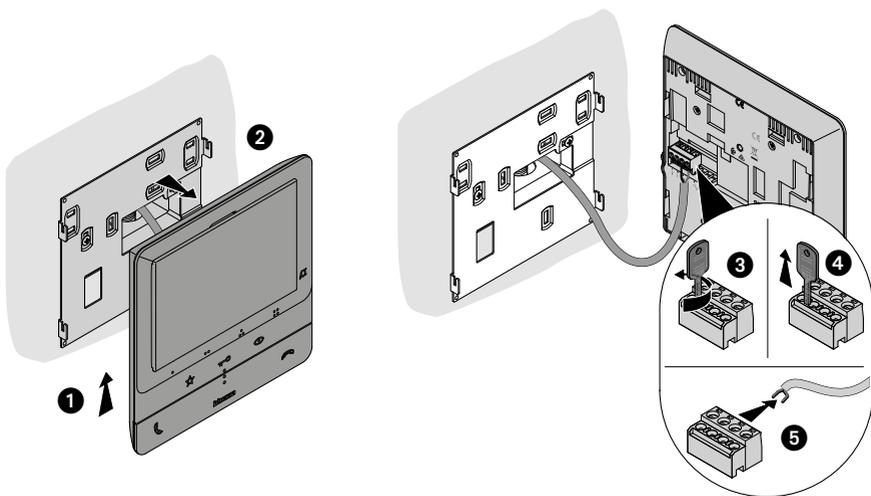

Türstation

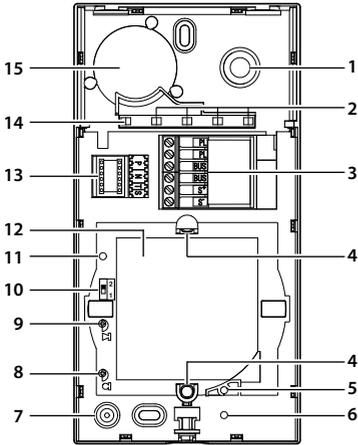

- 1 - Kamera
- 2 - LED Beleuchtung des Aufnahmefelds
- 3 - Anschlussklemmen
- 4 - Ruftasten
- 5 - LED Verbindung aktiv
- 6 - LED Anzeige Tür offen
- 7 - Mikrophon
- 8 - Einstellung des Mikrophons
- 9 - Einstellung des Lautsprechers
- 10 - Switch Ein (1) / Zweifamilienhaus (2)
- 11 - Programmierungstaste Badge/Reset
- 12 - LED-Tafel zur Beleuchtung der Ruftaste
- 13 - Sitz der Konfiguratoren
- 14 - Helligkeitssensor zur nächtlichen Rückbeleuchtung
- 15 - Lautsprecher



Technische Daten

Stromversorgung	18 – 27 Vdc
Stromaufnahme im Standby (bei ausgeschalteter LED-Hintergrundbeleuchtung)	30 mA
Stromaufnahme im Standby (bei eingeschalteter LED-Hintergrundbeleuchtung)	40 mA
Maximale Stromaufnahme in Betrieb	265 mA
Betriebstemperatur	(-25) – (+70) °C


Die Kamera darf nicht vor starken Lichtquellen oder an Orten installiert werden, wo das Subjekt sich im Gegenlicht befindet. Farbkameras besitzen bei schlechter Beleuchtung eine geringere Empfindlichkeit als Schwarz/Weiß Kameras. Wir empfehlen daher eine zusätzliche Beleuchtungsquelle vorzusehen.

Beim etwaigen Auftreten eines Pfeiftones (Larsen-Effekt), zuerst die Lautstärke des Mikrophones bis auf einen annehmbaren Wert herabsetzen, indem man das entsprechende Potentiometer mit einem Schraubendreher einstellt. Sollte die Störung weiterhin bestehen, dann das Potentiometer des Lautsprechers bis zur Beseitigung des Pfeiftones einstellen. Ist die Lautstärke nun zu niedrig, dann zuerst die des Lautsprechers und erst danach evtl. auch die des Mikrophones erhöhen, wobei ein deutlicher und störungsfreier Empfang einem an der Störungsgrenze liegendem (Larsen-Effekt) vorzuziehen ist.

Montage

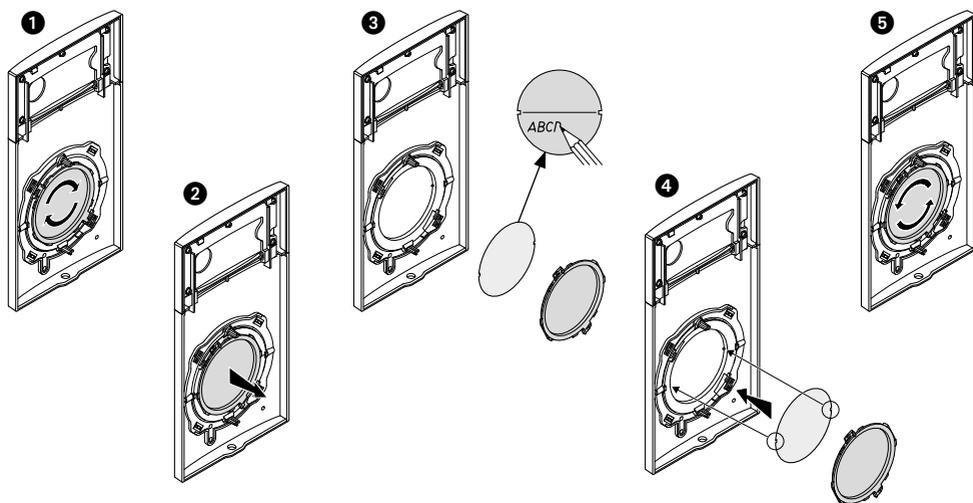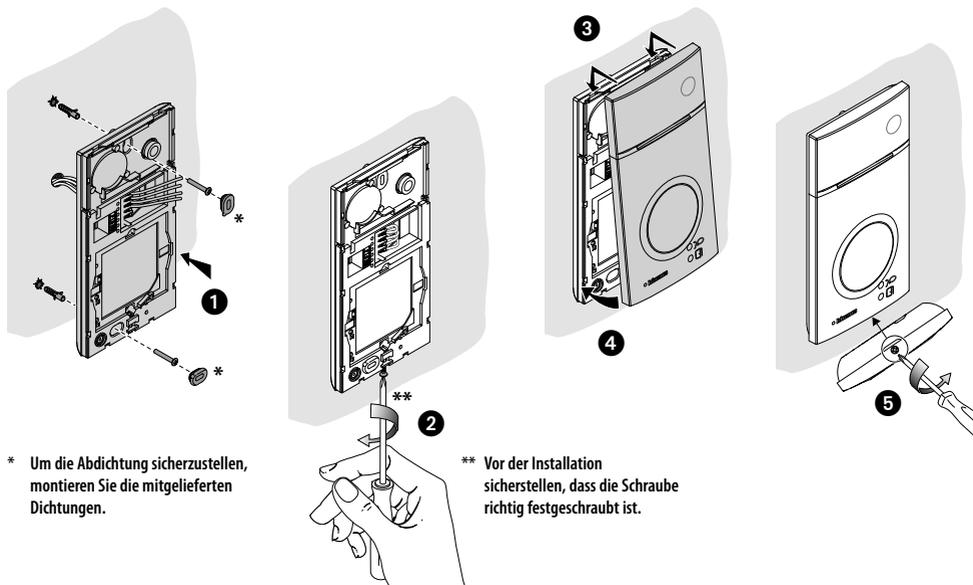

Demontage

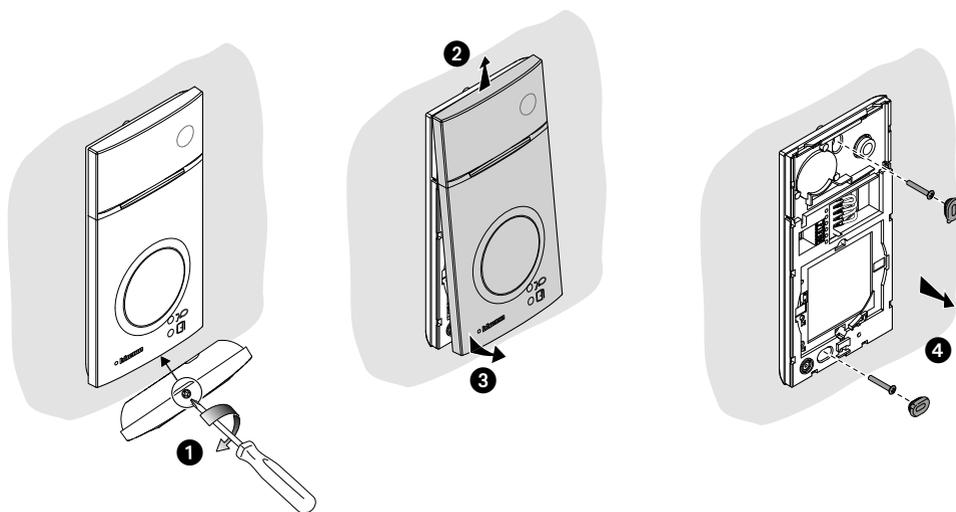

Konfiguration Hausstation

Das Gerät darf nur physisch konfiguriert werden.

N - Nummer der Hausstation

Die in die N-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren weisen jeder Videogegensprechanlage innerhalb des Systems eine Identifikationsnummer zu. Die Hausstationen müssen fortlaufend nummeriert werden. Bei parallel geschalteten Hausstationen (in Wohnungen ohne 346850, max. 3) müssen diese mit dem gleichen Konfigurator N konfiguriert werden. Parallel zur Basissprechanlage ist es möglich, Sprechanlagen und Videogegensprechanlagen und zusätzliche Läutwerke zu installieren.

⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
N	P	M			
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

P - Zuordnung der Türstation

Die in die P-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren identifizieren die zugehörige TS, d.h. die erste Türstation, die durch erstes Drücken der Taste selbst eingeschaltet wird und deren Schloss bei Videogegensprechanlage auf standby durch Drücken der Taste aktiviert wird.

M - Betriebsmodus

Die in den Sitzen M der Vorrichtung eingesetzten Konfiguratoren, teilen den 4 programmierbaren Tasten (●, ●●, ●●●, ●●●●) die Betriebsweise je nach den in der Folge aufgeführten Anweisungen zu. Zudem können Sonderfunktionen aktiviert werden.

FUNKTION

M = 00

- ● **Intercom** für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse



- ● **TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf **aktivieren** oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)
- ● **Schloss der TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf **öffnen** oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- ● **Schloss der TS** (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf **öffnen** oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)

M = 20 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio**

M = 40 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche**


M = 80 FunzOben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio** + **Personensuche**

M = 01

- ● **Intercom** für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse



- ● **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

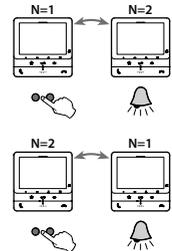

- ● **TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf **aktivieren** oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)
- ● **Schloss der TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf **öffnen** oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)

M = 21 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio**


M = 41 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche**

M = 81 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio** + **Personensuche**


FUNKTION

M = 02

- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

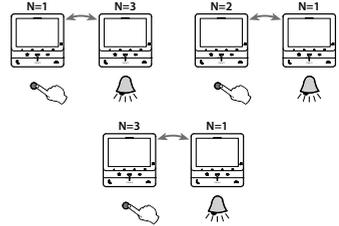

- ● **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

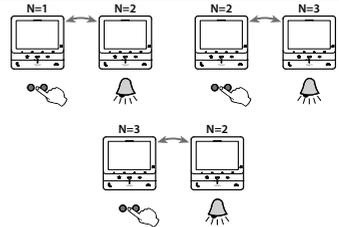


- **Schloss der TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder
- ● **Schlossaktoren 346230 - 346260** aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- ● **Schloss der TS** (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder
- ● **Schlossaktoren 346230 - 346260** aktivieren (mit P+2 konfiguriert)

M = 22 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio**


M = 42 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche**

M = 82 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio + Personensuche**

- M = 03 ● **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

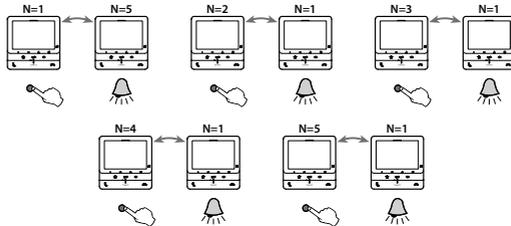


- ● **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

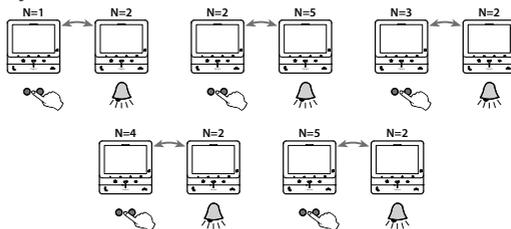


FUNKTION

- M = 03 ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

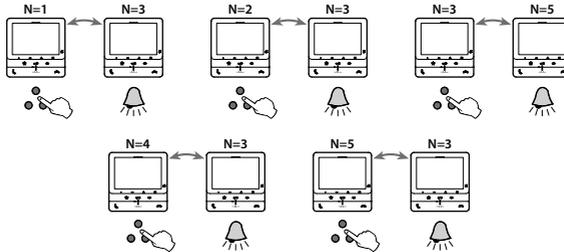


- ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

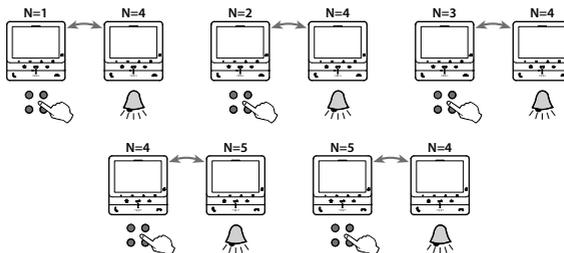

- M = 23 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
 M = 43 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
 M = 83 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

- M = 04 ● TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)

- ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle

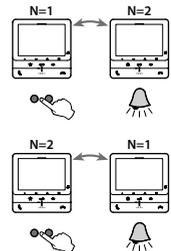

- Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)

- ● Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)

- M = 24 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio
 M = 44 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche
 M = 84 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

FUNKTION**M = 05**

- Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)

- ● Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)

- ● Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+3 konfiguriert)

- ● Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+4 konfiguriert)

M = 25 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio****M = 45** Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche****M = 85** Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio + Personensuche****M = 06**

- Funktion „INTERCOM VOREINGESTELLT“ mit Intercom-Anruf der HS konfiguriert mit N= 1.
Von den Hausstationen der Anlage aus ist es möglich, einen Intercom-Anruf an die mit N=1 konfigurierte Hausstation zu senden. Die mit N=1 konfigurierte Hausstation empfängt die Intercom-Anrufe, sendet sie aber NICHT weiter.

- ● Intercom auf sich selbst. Sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse



- ● Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)

- ● Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)

M = 26 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio****M = 46** Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche****M = 86** Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio + Personensuche****M = 10**

- Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle. 346850

- ● TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)

- ● Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)

 
- ● Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)

M = 30 Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio****M = 50** Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche****M = 90** Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio + Personensuche**


FUNKTION

M = 12

- Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind



 - ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind



- Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)

- ● Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)

 
M = 32 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio

M = 52 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche


M = 92 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

M = 13


- Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind



 
- ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind



 - ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind



 - ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind



M = 33 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio


M = 53 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche

M = 93 Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche

Einstellungen des Geräts

Um durch das Menü zu navigieren und die verschiedenen Einstellungen auszuwählen, müssen Sie den Joystick an der Seite des Geräts verwenden.


Mit dem Joystick können Sie Einstellungen (Menüeinstellungen und/oder Parametereinstellungen während der Audio/Video-Verbindung) und Einstellungen (Menü Einstellungen) vornehmen.

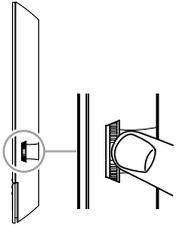


Erläuterung der Symbole

SYMBOL	DURCHZUFÜHRENDE AKTIONEN	FUNKTION
	Drücken	Bestätigen/Modus Einstellungen abrufen
	Länger als 5 Sekunde lang drücken	Modus Einstellungen abrufen
	Bewegen Sie den Joystick nach oben (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück)	Vorhergehende Seite/Niveau erhöhen
	Bewegen Sie den Joystick nach unten (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück)	Nachfolgende Seite/Niveau verringern

 
Menü-Regelungen und Wi-Fi




Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren

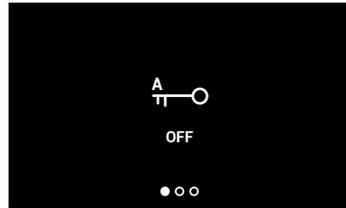


Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

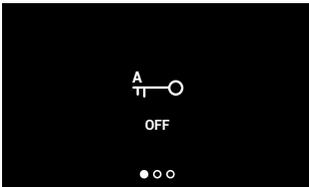

Professional Studio (Büro) aktivieren/deaktivieren

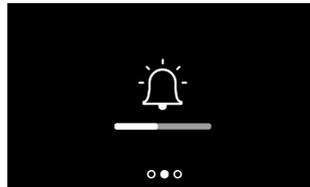

Lautstärke Ruftöne einstellen

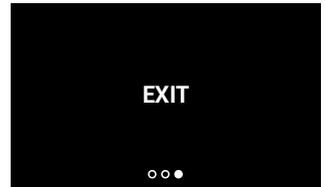


Menü beenden

Professional studio (büro)-funktion aktivieren/deaktivieren



Diese Funktion,aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf von der Türstation eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss. Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe100 wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren. Zudem muss die Funktion wie folgt aktiviert werden.

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen

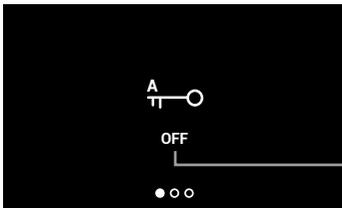

- A** Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert)
 1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern

 
Anmerkung: Sie kann nicht gleichzeitig mit den Funktionen Sicheres Schloss und Türstatus aktiviert werden.

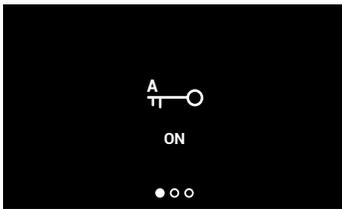



- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

Ruftonlautstärke einstellen


Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu xwählen

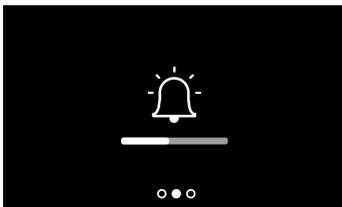

 
- 1 Den Joystick drücken, um die Lautstärke zu regeln.
 Das Lätutwerk wird auf die gewünschte Lautstärke eingestellt

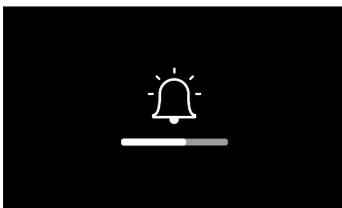

- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das Lautstärkeniveau einzustellen (1 - 8).

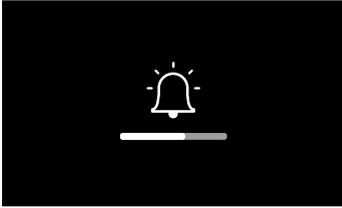

3 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

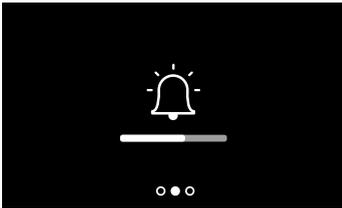

4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden




Die niedrigste Einstellung schließt das Läutwerk aus. Die entsprechende LED blinkt rot

Audio/video-parameter einstellen

Während einer Verbindung mit einer Hausstation oder einer Türstation können Sie die Lautstärke der Sprache und, nur bei Audio-Videogeräten, die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ändern.



1 Während einer Verbindung, den Joystick drücken, um die Parameter zu ändern

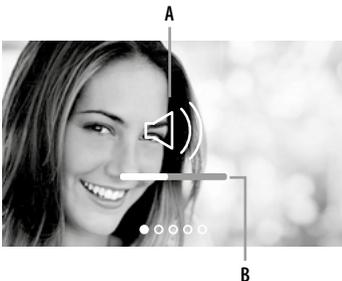


Die Seite zeigt den Parametertyp (A) und das eingestellte Niveau (B)

2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle)


SYMBOL				
PARAMETERTYP	Audio-Lautstärke	Bildhelligkeit	Bildkontrast	Bildfarbe




 
3 Den Joystick drücken, um das Niveau zu regeln



4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Niveau einzustellen

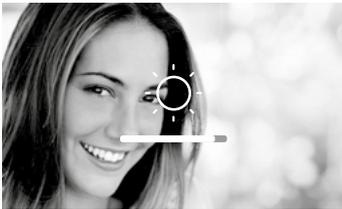


 5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten


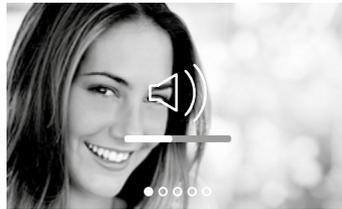


6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Parameter zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

 
Einstellungen Menü einstellungen



 
Im Standby, den Joystick mindestens 8 Sekunden lang drücken, um das Display zu aktivieren und das Menü der Einstellungen abzurufen

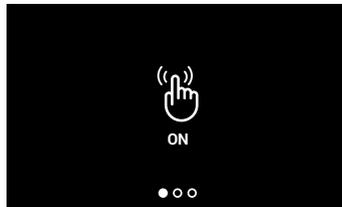


Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

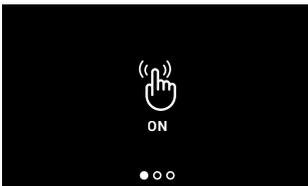

Tastentön aktivieren/deaktivieren

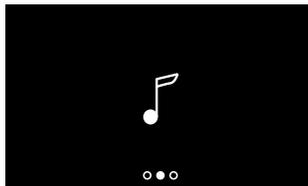

Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen

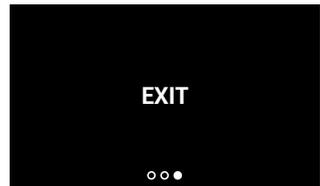


Menü beenden

Tastenton aktivieren/deaktivieren


In der Grundkonfiguration wird beim Drücken der Tasten ein PIEPTON ausgegeben, diese Funktion kann mit der folgenden Vorgehensweise deaktiviert/erneut aktiviert werden.

Im Standby, den Joystick **mindestens 8 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.

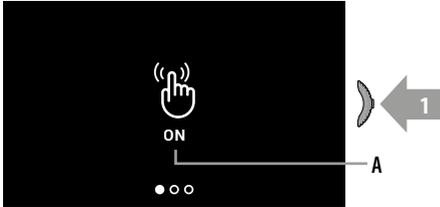

A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert)

1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern

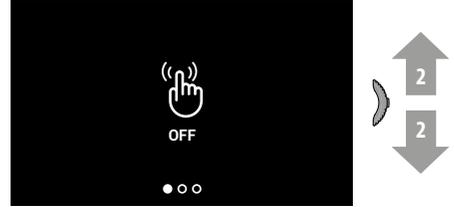


2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

Ein läutwerk einem ereignis zuteilen (anrufe)


In dieser Seite können Sie die Melodien der verschiedenen Anrufe ändern.

Die Melodien, die bei einem Anruf von der TS mit S=2 und S=3 gespielt werden, sind standardmäßig definiert und können nicht geändert werden.

Im Standby, den Joystick **mindestens 8 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.

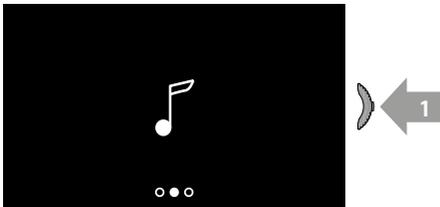


1 Den Joystick drücken, um ein Ereignis zuzuordnen

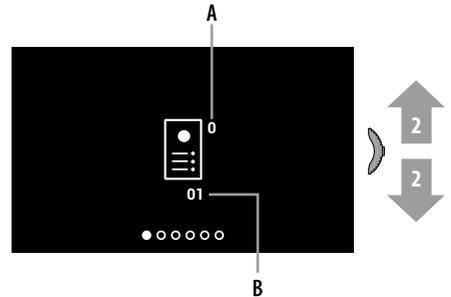


Die Seite zeigt die Art des Anrufs (A) und die Nummer des aktuellen Läutwerks (B)

2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Läutwerk zu wählen (siehe nachfolgende Tabelle)


SYMBOL					
TYP DES ANRUFES	Läutwerk HAUPTTÜRSTATION (S=0) wählen	Läutwerk NEBENTÜRSTATION (S=1) wählen	Läutwerk NEBENTÜRSTATION (S=1) wählen	Läutwerk INTERCOM-ANRUF wählen	Läutwerk EXTERNER INTERCOM-ANRUF wählen (nur mit Schnittstelle 346850)

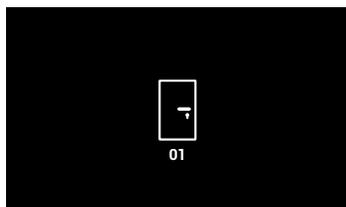


3 Den Joystick drücken, um fortzufahren

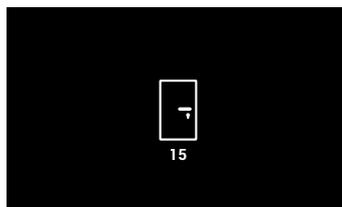

4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um die zuzuordnende Melodie zu wählen (die Melodie wird abgespielt)

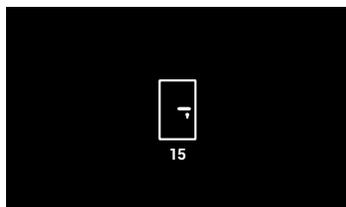

5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

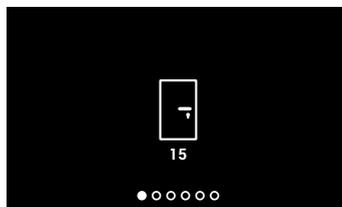

6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Anruf zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden


Funktion TÜRSTATUS

Diese Funktion zeigt den Status des Schlosses an, wenn es geöffnet ist, blinkt die Schloss-LED, wenn es geschlossen ist, bleibt sie ausgeschaltet.

Achtung: Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das System dies vorsieht - Zubehörgeräte sind erforderlich.

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.

Konfiguration Türstation

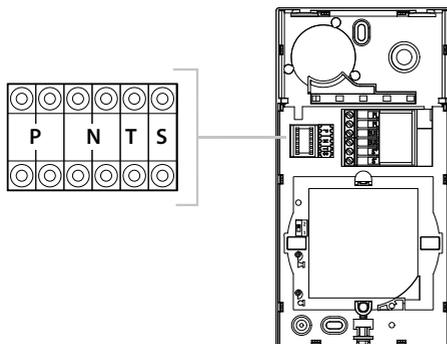

P	
N	Brauchen nicht konfiguriert zu werden.
S	
T	Zeitgeber schlossrelaiserradura (siehe Tabelle).

-	1	2	3	4	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	*	6 s	8 s	10 s

* Die Tastenfunktion dauert max. 10 sec.; danach schaltet sie auf Standby. Um diese Funktion zu verlängern und mehr als 10 sec. dauern zu lassen, den Aktor 346210 verwenden und mit MOD=5 konfigurieren.



Jedes Mal, wenn die Konfiguration geändert wird, den Strom abschalten, etwa 1 Minute warten und dann wieder einschalten.

KIT-Funktionen

Funktion TÜRSTATUS

Diese Funktion zeigt den Status des Schlosses an, wenn es geöffnet ist, blinkt die Schloss-LED, wenn es geschlossen ist, bleibt sie ausgeschaltet. **Achtung:** Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das System dies vorsieht - Zubehörgeräte sind erforderlich. **Anmerkung:** Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.

Funktion PERSONENSUCHE

Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Classe 100X16E with Netatmo aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird. Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe 100X16E with Netatmo wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren.



Die linke Sprechstaste drücken (Im Standby)




Nachricht aufnehmen



Die rechte Sprechstaste drücken, um den Vorgang zu beenden

Funktion SCHLOSS-SICHERHEIT

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verhindert sie das Öffnen des Schlosses der Türstation, wenn sich die Hausstation im Standby-Modus befindet. Das Öffnen des Schlosses ist daher nur zulässig, wenn sich die Türstation und die Hausstation in telefonischer Verbindung befinden.

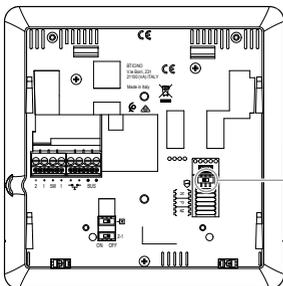


Den entsprechenden Mikroschalter auf ON positionieren

Anmerkung: wenn die Funktion aktiv ist, werden alle Tasten in allen Konfigurationen, die die Aktivierung eines Schlosses erfordern, deaktiviert, und wenn gedrückt, blinkt die weiße LED. Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.


Hilfsdienste

Die folgenden Diagramme dienen nur zu Demonstrationszwecken; die Gerätekonfiguration ist in der spezifischen Dokumentation beschrieben.

• ETAGENRUF mit Taste an der Türaußenseite

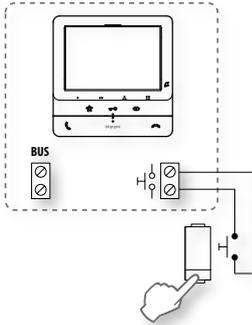


• STEUERUNG TREPPENLICHT

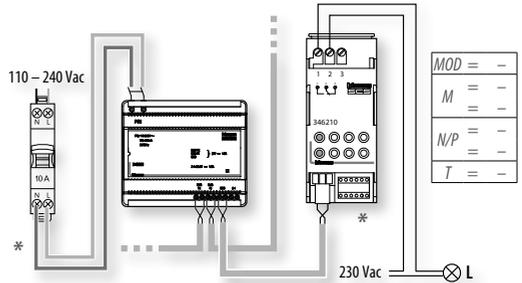

* Der Artikel gehört nicht zum Lieferumfang


• SCHLOSSSTEUERUNG MIT FERNGESCHALTETEN AKTOREN

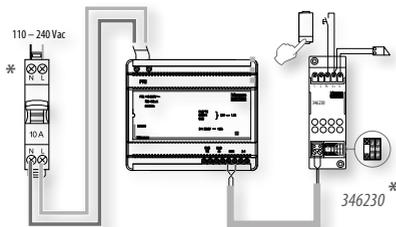

18V 4A Stoßstrom; 250mA Haltestrom (30 Ohm max).


* Der Artikel gehört nicht zum Lieferumfang

• ZUSÄTZLICHES LÄUTWERK

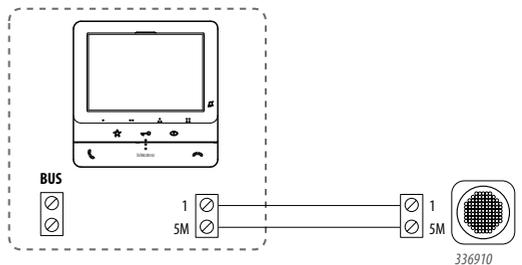

ANMERKUNG: Die letzten vier Klingeltöne, die über das entsprechende Menü eingestellt werden können (Zuordnung eines Klingeltons zu einem Ereignis-Anruf), sind mit dem zusätzlichen Klingelton nicht kompatibel.

• SCHLOSSSTEUERUNG REINER KONTAKT ODER SPEZIFISCHE VERSORGUNG

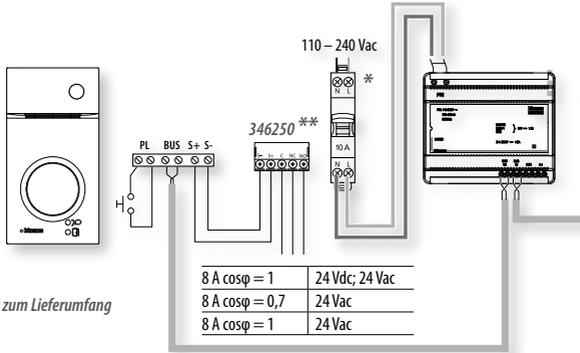

* Der Artikel gehört nicht zum Lieferumfang

** Wird mitgeliefert

Hinweise und Rechte der Verbraucher



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.

Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren.
Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen.
Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken.



Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken.
Verbot, die Vorrichtungen zu ändern.
Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen.
Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
Die Einheit muss fern von Wärme-/Kältequellen installiert werden.
Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas und Staub zu installieren.
Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen.



Stromschlaggefahr.



Risiko des Herabfallens der Vorrichtungen durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation.
Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.
Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.



Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Wandmontage gemäß der Montageanleitung korrekt ausgeführt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Installation des Geräts mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt.
Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen.
Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.
Bei einem Stromausfall ist das Gerät nicht funktionsfähig und nicht erreichbar, die Erfassung von personenbezogenen Daten wird dabei unterbrochen.



Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.

Um die Funktionen über die App nutzen zu können, lesen Sie bitte die Dokumentation, die Sie von der folgenden Website herunterladen können.



www.homesystems-legrandgroup.com



App Home + Security herunterladen



Anmerkung

Anmerkung

BTicino SpA
Viale Luigi Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com

Stempel des
Installateurs