



Balise de sol LSC Réf. 127 114

1 Caractéristiques techniques

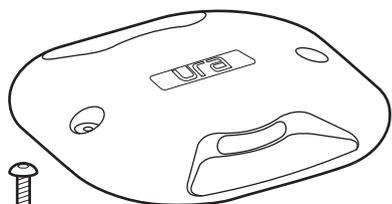

Alimentation : 48-220 VDC / 230 VAC - 50/60 Hz
Consommation : 48 - 220 VDC 1,5 W / 230 VAC 2,5 W 5 VA
Dimension (mm) : 141 x 141 x 20
Raccordement : Livré avec 8 m de câble CR1 sans les bornes,
section 2x1,5 mm², diamètre 9,6 mm

 Classe II
IP 66
IP 68 - 2 m
IK 10
Flux assigné : 45 lm
Fonctionnement : -5 °C à +60 °C
Résistance aux charges statiques : 20 kN
Température assignée maximale T : 65 °C à 80 °C




TB 6 PANS 6x60
fournis

Chevilles laiton M6 8x23
fournies

Le câble d'alimentation de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.


2 Installation *

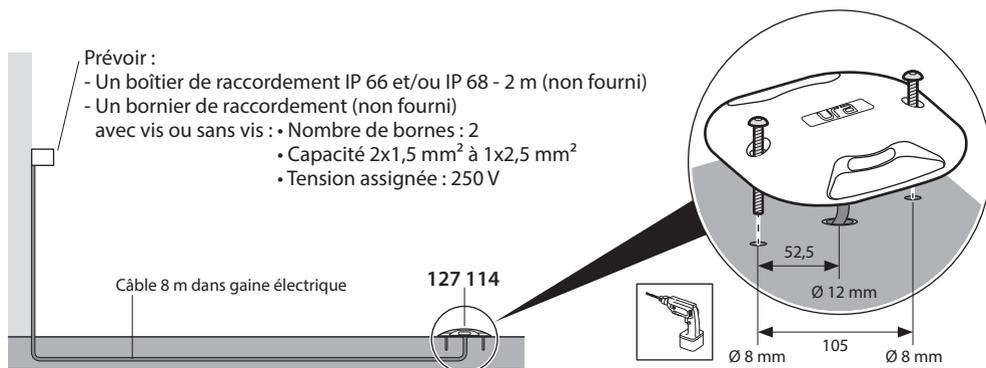


La distance entre 2 balises ne doit pas excéder 15 mètres.

* L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.


2 Installation (suite)

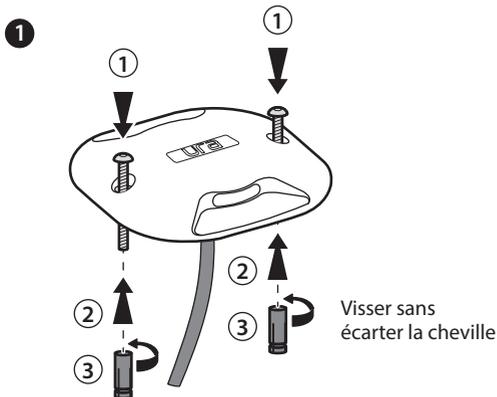

2 Appliquer un joint dans la gorge prévue à cet effet

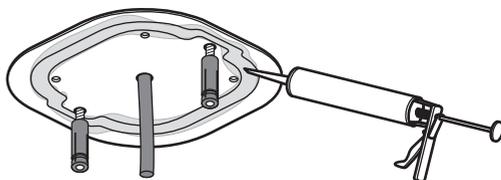


3 Positionner correctement la balise

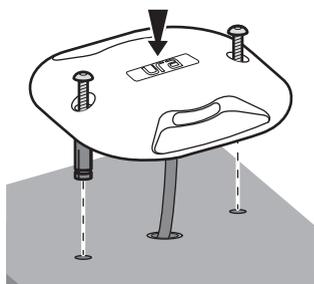

4 Enfoncer les vis/chevilles afin que l'ensemble soit bien au contact du sol



5 Visser jusqu'au blocage complet

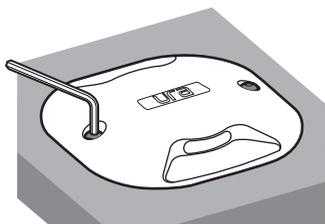

⚠ Tenue à l'arrachement et au cisaillement selon NF EN 60598-2-13 en respectant les consignes d'installation.

Certificat de conformité disponible sur demande auprès de la société URA, ou sur www.ura.fr

⚠ Consignes de sécurité

FR BE CA LU CH

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.