
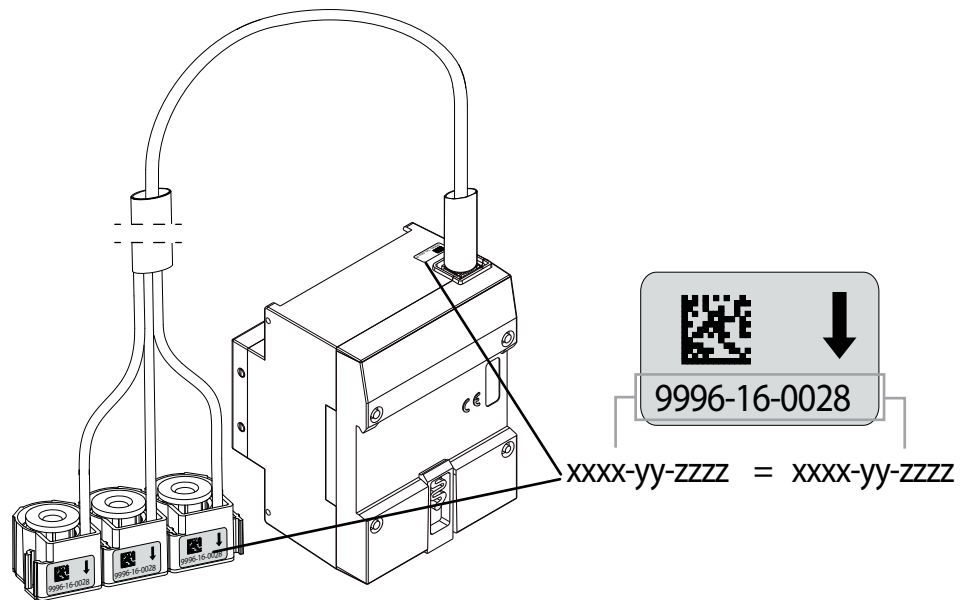


**!** Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio  
*The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire*  
 Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie  
*Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr*  
 El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio  
*Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio*  
 Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru  
*Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации может повлечь за собой риск поражения электрическим током или возникновения пожара*  
 Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς  
*Montaj ve kullanim direktifleri, yangin ve elektrik çarpması risklerine karşı mutlaka gözden geçirilmelidir*  
 Följ noggrann installationsanvisningen för att undvika elektrisk chock alt. brand  
*Instruksjoner for installasjon og bruk må følges nøye for å unngå fare for elektrisk støt eller brann*  
 Manglende overholdelse af vilkår og betingelser for installation og brug kan medføre risici for elektrisk støt eller brand  
 قد يؤدي عدم الالتزام بشروط وأحكام التركيب والاستخدام إلى مخاطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

IT CB  
GB IE  
FR LU BE CH  
DE AT LI CH  
ES  
PT  
PL  
RU  
GR CY  
TR CY  
SV  
NO  
DK  
AR

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>U</b>   | 80...500 V~ (Phase - phase)<br>50...290 V~ (Phase - Neutral)   | CAT III                      |
| <b>⊗</b>   | 8 mm MAX<br>1 x 2,5 mm <sup>2</sup>  | max. 0,6 Nm<br>2,5mm PH0<br> |
|  | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |                              |
|  | 1 x 4 mm <sup>2</sup>  |                              |
| <p><math>I_{min} = 0,5 A \quad I_n = 10 A \quad I_{max} = 63 A</math><br/> <math>I_{min} = 1 A \quad I_n = 20 A \quad I_{max} = 125 A</math></p> |  |                              |
| <b>I</b>   | <p><b>MKD4R63FC001</b> MAX</p> <p>1,5...10 mm<sup>2</sup> / Ø 4,8 mm<br/>1,5...16 mm<sup>2</sup> / Ø 4,8 mm</p>              |                              |
|  | <p><b>MKD4R125FC001</b> MAX</p> <p>16...50 mm<sup>2</sup> / Ø 6,4...12,4 mm<br/>25...70 mm<sup>2</sup> / Ø 6,4...12,4 mm</p> |                              |
|  | <p><b>MKD4R63FC001</b></p> <p>16 mm<sup>2</sup> / Ø 9,3 mm<br/>25 mm<sup>2</sup> / Ø 9,3 mm</p>                              |                              |
|  | <p><b>MKD4R125FC001</b></p> <p>50 mm<sup>2</sup> / Ø 15,3 mm<br/>70 mm<sup>2</sup> / Ø 15,3 mm</p>                           |                              |
|  | <p>350 mm</p>  |                              |
| <b>cl.</b>   | Wh(E <sub>s</sub> ):1 (IEC/EN 61557-12)<br>varh(E <sub>v</sub> ):2 (IEC/EN 61557-12)   |                              |
|  | (-25°C) - (55°C)   |                              |

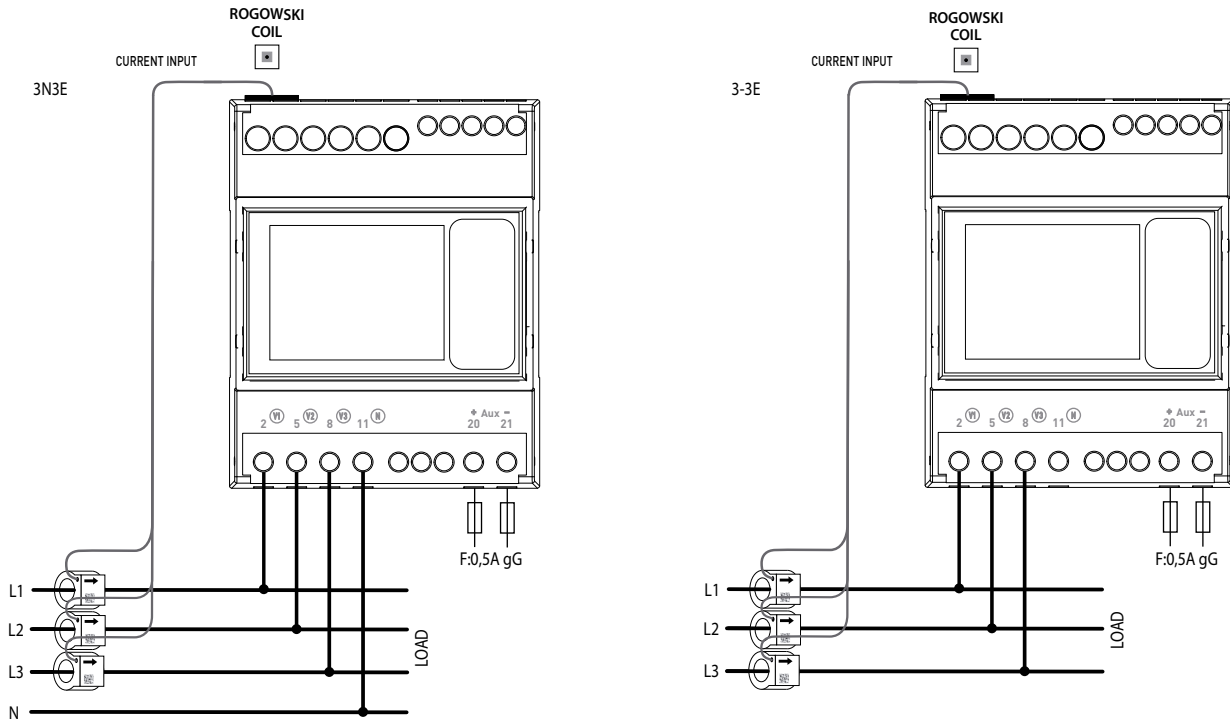

La documentazione completa é disponibile sul sito <http://www.imeitaly.com>  
 Complete documentation is available at <http://www.imeitaly.com>  
 La documentation complète est disponible sur le site Web <http://www.imeitaly.com>  
 Weitere Dokumente können Sie von der Webseite: <http://www.imeitaly.com> herunterladen  
 La documentación completa está disponible en el sitio web <http://www.imeitaly.com>  
 A documentação completa está disponível no <http://www.imeitaly.com>  
 Kompletna dokumentacija dostepna na stronie: <http://www.imeitaly.com>  
 Вы можете загрузить руководства пользователя и другую документацию по адресу <http://www.imeitaly.com>  
 Η πλήρης τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <http://www.imeitaly.com>  
 Bütün dokümanlar <http://ecatalogu> <http://www.imeitaly.com>  
 Detaljerad teknisk information kan laddas ner från <http://www.imeitaly.com>  
 Fullstendig dokumentasjon finnes tilgjengelig på <http://www.imeitaly.com>  
 Fullstændig dokumentation tilgængelig på <http://www.imeitaly.com>  
 الوثائق الكاملة متاحة على <http://www.imeitaly.com>

