


| | |
|--|----------------------------------|
| | 29 V= |
| | 10 mA |
| | 50/60Hz |
| | 2x2,5 mm ² |
| | x = 10 |
| | 4 x (Ø 0,6 mm < 8 mm < Ø 0,8 mm) |
| | - 5°C → + 45°C |

| | | | | | |
|---------|------|---------|------|---------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4000 VA | 16 A | 4000 VA | 16 A | 4000 VA | 16 A |

- Programming Button using for assigning a physical address and download application
- Bouton de programmation pour affectation d'une adresse physique et téléchargement d'applications
- Pulsante di programmazione per assegnare un indirizzo fisico e scaricare l'applicazione
- Switching Output
- Sorties ON/OFF
- Uscite di commutazione
- Channel Selection Buttons
- Boutons de sélection des voies
- Pulsanti di selezione canali
- Manual Operation Button
- Bouton Mode manuel
- Pulsante di funzionamento manuale
- 1-10V Dimming Outputs
- Sorties variation 1-10 V
- Uscite dimmerabili 1-10V
- ON/OFF, UP/DOWN Buttons
- Boutons ON/OFF, Montée/Descente
- Pulsanti ON/OFF, SU/GIÙ
- Programming LED
- Témoin de programmation
- LED programmazione
- Channel Switch Status LEDs
- Témoin d'état de commutation des voies
- LED stato commutazione di canale

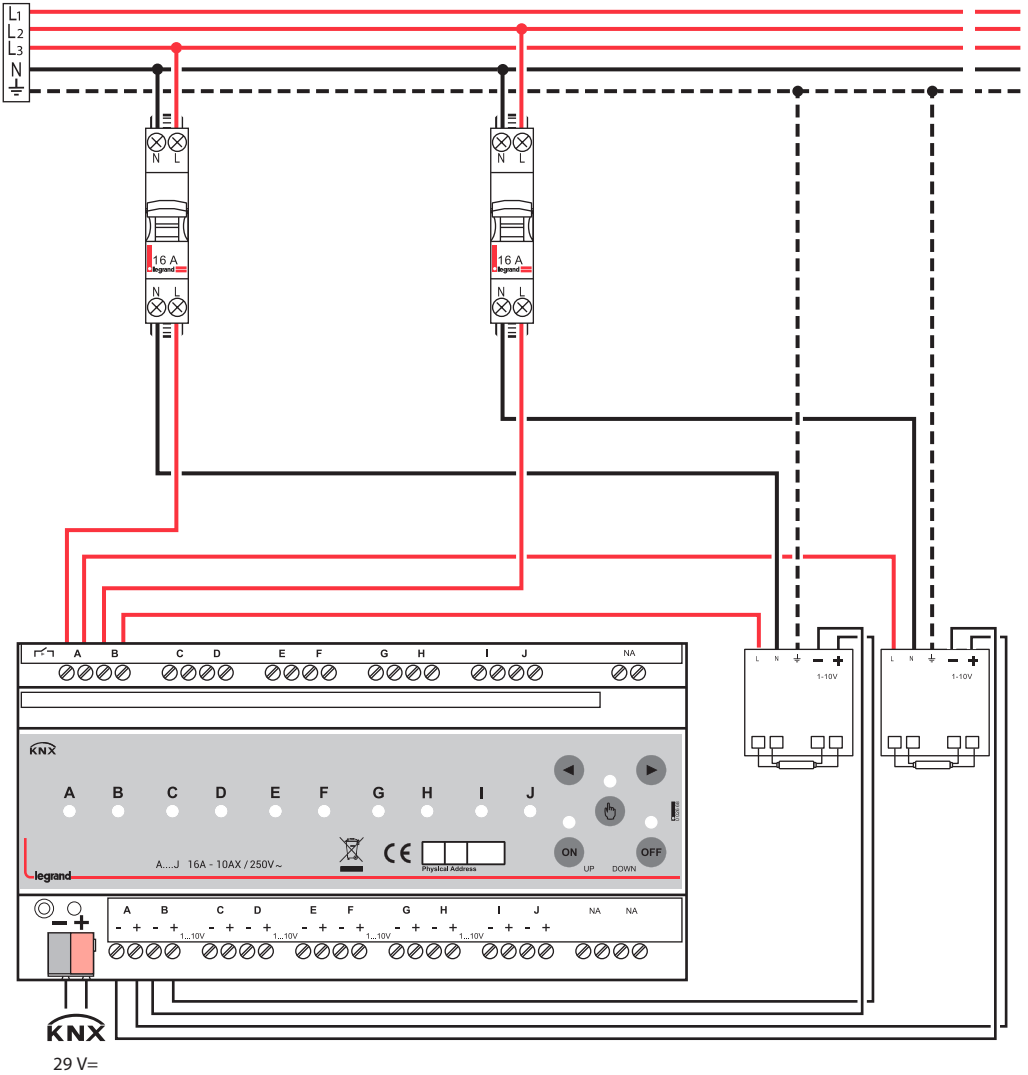

29 V=