
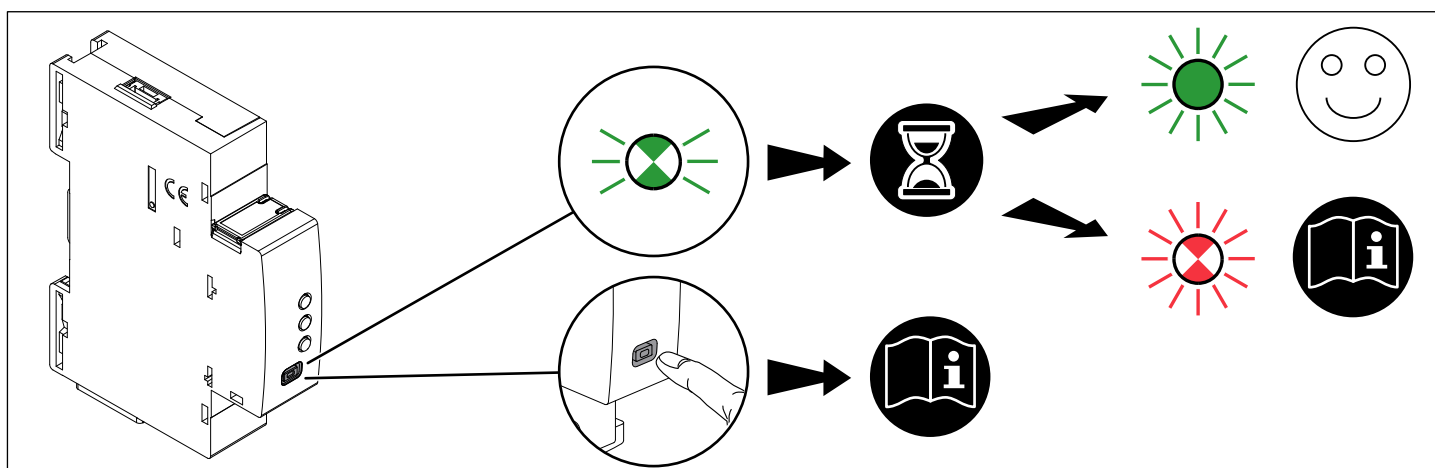
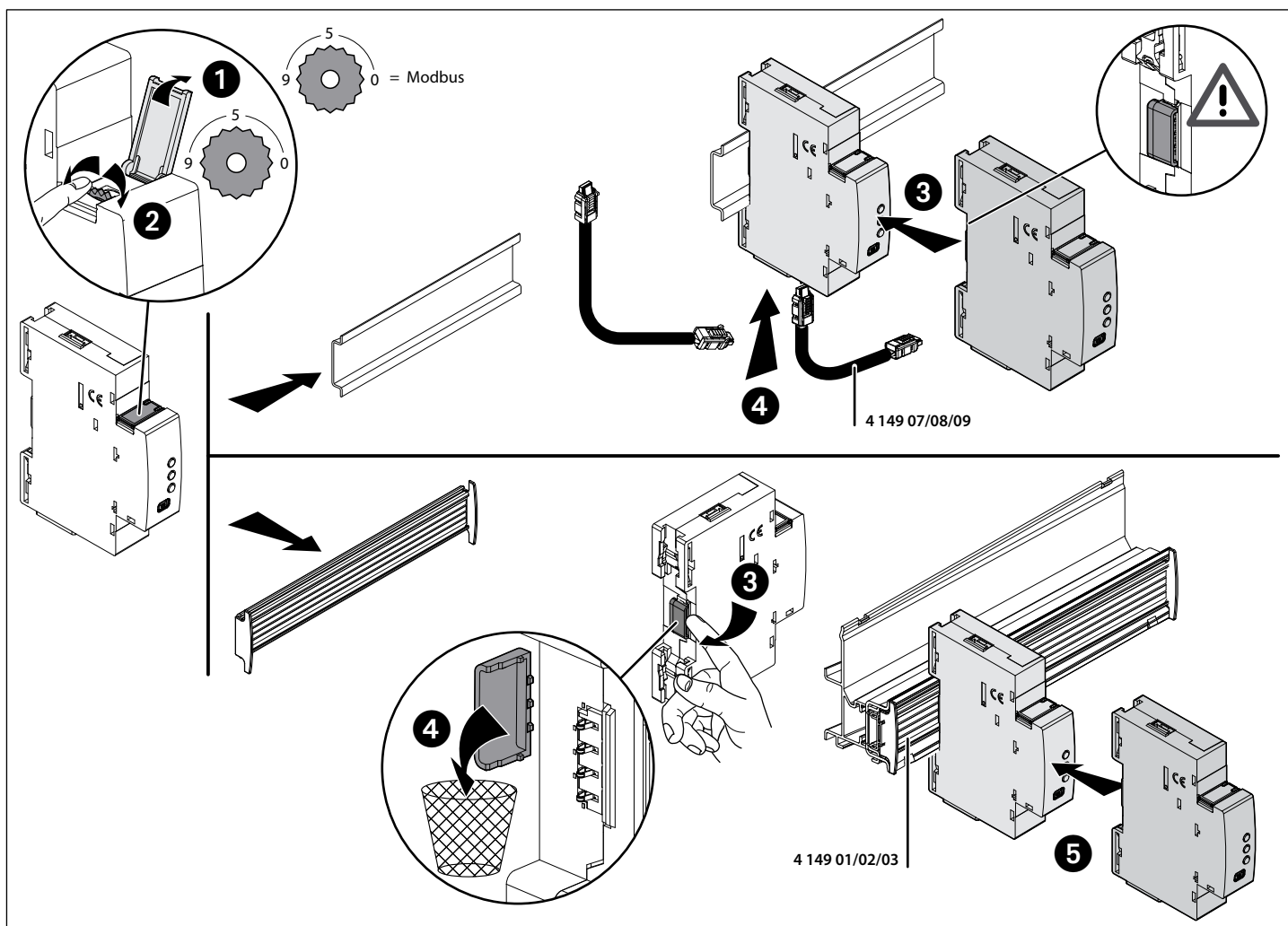


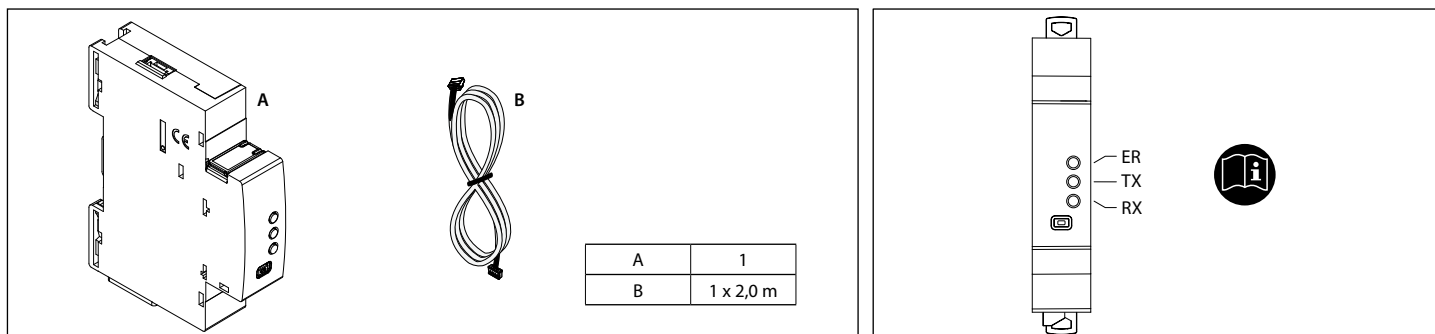


• Port de communication série • Serial communication port • Porta di comunicazione • Serieller Kommunikationsanschluss • Puerto de comunicación serie
• Seriële communicatiepoort • Porta de comunicação série

DPX³ 250 HP ELE S10

DPX³ 630 ELE S10

DPX³ 1600 ELE S10

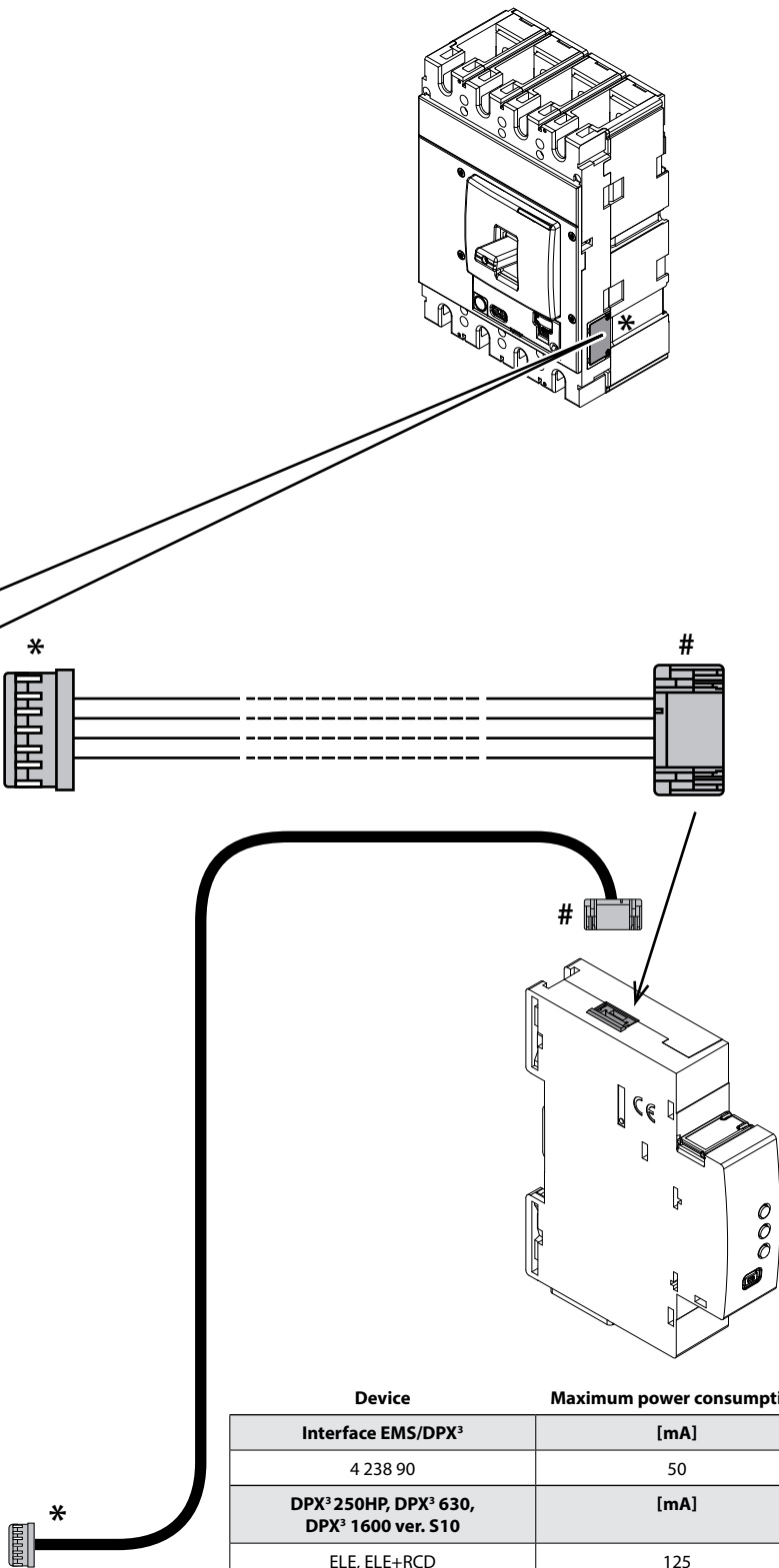

Device	Maximum power consumption
Interface EMS/DPX ³	[mA]
4 238 90	50
DPX ³ 250HP, DPX ³ 630, DPX ³ 1600 ver. S10	[mA]
ELE, ELE+RCD	125
ELE+PMD, ELE+PMD+RCD	150

ELE = Electronic trip unit
RCD = Residual Current Device
PMD = Power Metering Device



- N'alimentar l'interface qu'après l'avoir connectée à la port série du dispositif de protection
- Supply the interface only after connecting to the serial communication port of protection device
- Alimentare l'interfaccia solo dopo averla collegata alla porta seriale del dispositivo di protezione
- Versorgen Sie die Schnittstelle erst nach dem Anschluss an die serielle Schnittstelle des Schutzgerät
- Alimentar la interfaz solo después de conectarse al puerto de comunicación en serie del dispositivo de protección
- Voorzie de interface alleen van stroom nadat u deze op de seriële poort van het beveiligingsapparaat hebt aangesloten
- Alimentar a interface somente após a conexão à porta de comunicação serial do dispositivo de proteção