


LSC évacuation 48-220 V $\overline{\text{---}}$ / 230 V \sim - Pose murale saillie - Réf. 128 214V / UR128314V (noir)
LSC évacuation 24 V $\overline{\text{---}}$ - Pose murale saillie - Réf. 128 215V



 
1 Installer et Raccorder

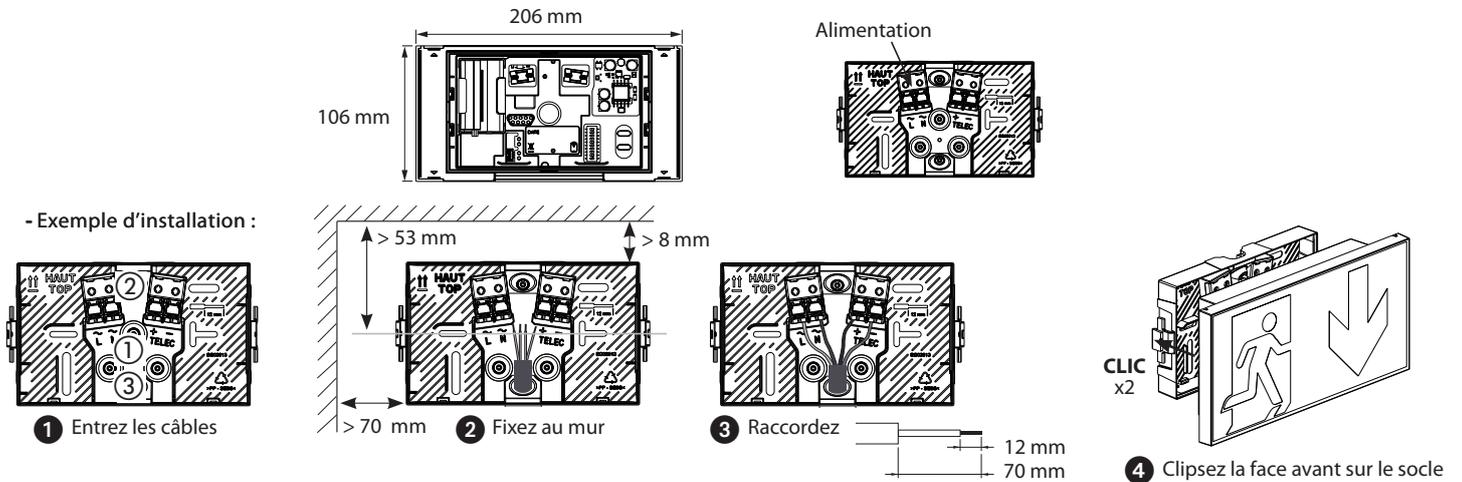


- Référez vous au chapitre **4** si vous souhaitez démonter le bloc.

2 Remplacer l'étiquette de signalisation ou modifier l'orientation de la flèche


- Les étiquettes de signalisation suivantes sont livrées avec les produits :



- Vous pouvez modifier l'orientation de ces étiquettes qui sont sécables à la main, comme illustré ci-dessous :

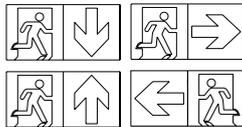

- Suivez les indications de l'exemple ci-dessous pour réaliser ces modifications :

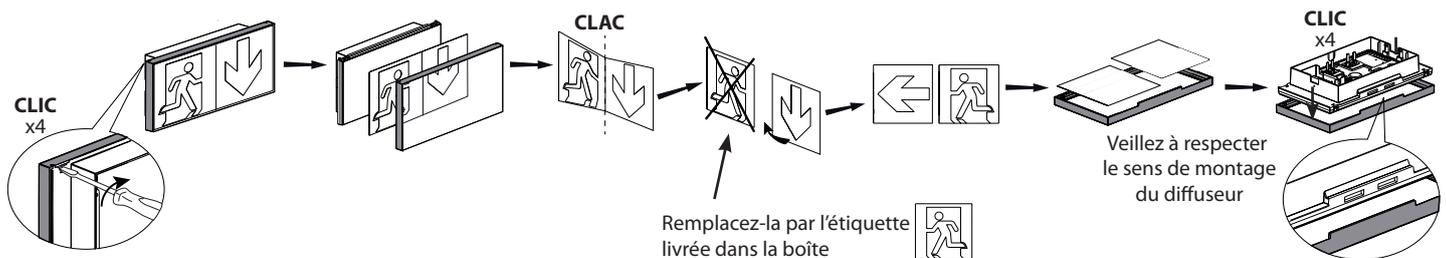


3 Mettre en service

- 1- Inscrivez avec un marqueur permanent la date de mise en service sur la zone dédiée à l'intérieur du bloc
- 2- Mettez la source centrale sous tension

4 Démonter le bloc si nécessaire

- 1- Libérez le bloc de son embase : Appuyez simultanément sur les deux poussettes situées de chaque côté du bloc
- 2- Débrochez le bloc en le tirant en avant

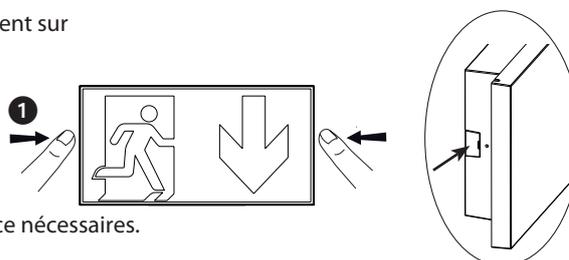

Vous pouvez ainsi réaliser les opérations de maintenance nécessaires.

5 Consulter les caractéristiques techniques

Références	Désignation	Flux	Consommation
128 214V UR128314V	LSC évacuation 48-220 V $\overline{\text{---}}$ / 230 V \sim	45 lm	1,4 W / 4 VA
128 215V	LSC évacuation 24 V $\overline{\text{---}}$	45 lm	1,4 W



- IP43 IK07
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.
Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire entier.
- Le secondaire de la source centralisée doit avoir un U_{out} inférieur ou égal à 230 V.

Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Ura doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Ura . Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Ura .

FR

إرشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرّد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعدّل أو تحوّر المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكلٍ محدد في النشرة. فكل منتجات Ura يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Ura. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات.
لا تستخدم سوى إكسسورات من ماركة Ura حصراً.