
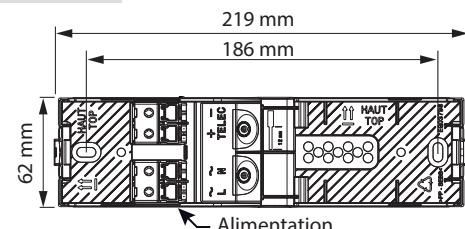



LSC ambiance 48-220 V~/230 V~ - Pose plafond encastrée ou saillie - Réf. 128 224V (blanc) / UR128424V (noir)
LSC ambiance 24 V~ - Pose plafond encastrée ou saillie - Réf. 128 225V

1 Installer et Raccorder suivant le montage choisi

- Veillez à extraire le bloc de son cadre d'encastrement au déballage du produit en écartant les deux flancs (A)
- Référez vous au chapitre 4 si vous souhaitez démonter le bloc.

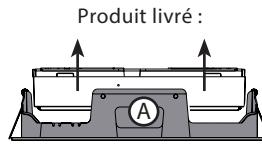

 Pose encastrée dans faux plafonds démontables





Suivez les étapes décrites ci-dessous

- 1 Découpez le faux plafond en vous aidant du gabarit de découpe fourni
- Si nécessaire, dans le cas de faux plafonds souples : Réalisez les opérations 2 et 3 décrites ci-dessous.




Décrochez les deux plaquettes



 
Insérez le cadre d'encastrement dans la découpe du plafond

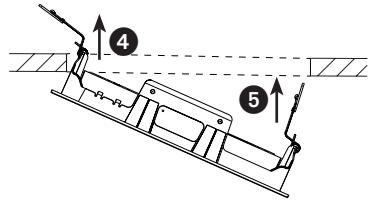


 

Raccordez l'embase et clipsez-la dans le bloc

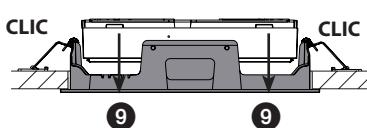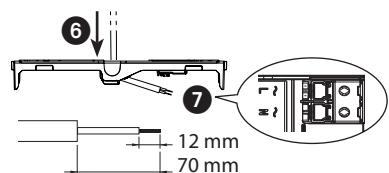


Pose plafond saillie

 

Suivez les étapes décrites ci-dessous

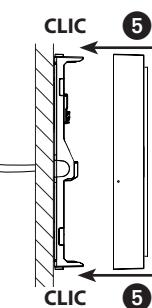
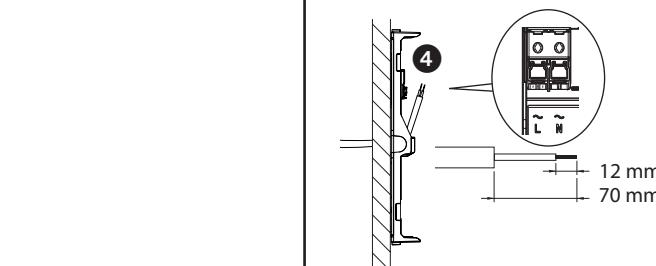
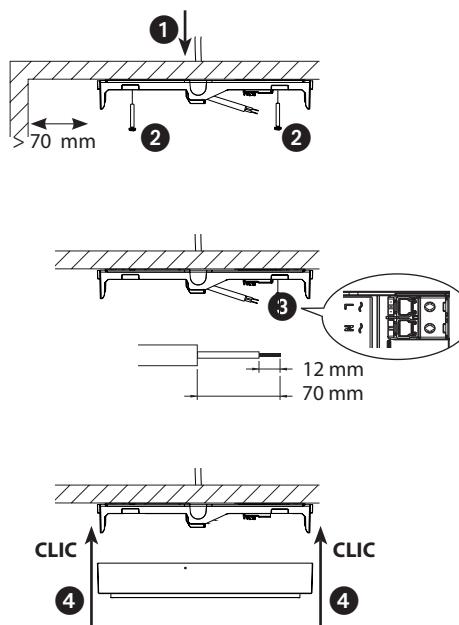


Pose murale saillie verticale ou horizontale

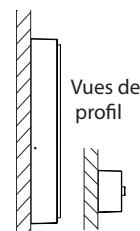

Vues de face sur le mur

Suivez les étapes décrites ci-dessous

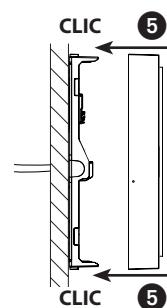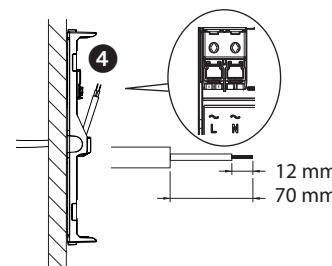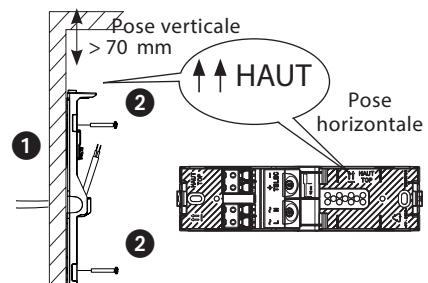


2 Mettre en service

- 1- Inscrivez avec un marqueur permanent la date de mise en service sur l'étiquette collée au centre de la carte
- 2- Mettez la source centrale sous tension

3 Démonter le bloc si nécessaire

- Si le bloc a été posé en saillie :

 Pour libérer le bloc de son embase : Appuyez simultanément sur les deux poussettes situées à chacune des extrémités du bloc



- Si le bloc a été encastré, effectuez au préalable les opérations suivantes :

1- Débrochez l'embase puis déposez l'ensemble complet du plafond

2- Pour libérer les clips de maintien du bloc et extraire le bloc du cadre : Ecartez les flancs (A) du cadre d'encastrement (référez-vous aux indications du chapitre 1)



Vous pouvez ainsi réaliser les opérations de maintenance nécessaires.

4 Consulter les caractéristiques techniques

Références	Désignation	Flux	Consommation	IP	IK
128 224V	LSC ambiance 48-220 V [—] / 230 V [~]	400 lm	4,7 W / 12,6 VA	43	07
UR128424V		350 lm			
128 225V	LSC ambiance 24 V [—]	400 lm	4,7 W		

Pour limiter l'impact de votre installation sur l'environnement et réduire votre facture d'énergie et de maintenance, il convient de faire fonctionner l'éclairage de sécurité d'ambiance en mode non permanent.



- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire entier.

- Le secondaire de la source centralisée doit avoir un U_{out} inférieur ou égal à 230 V.

- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0,5 m ne soit pas attendu



⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

FR

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Ura doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Ura. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Ura.

إرشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمٍ كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرِد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعدل أو تحوّل المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكلٍ محدد في النشرة. فكل منتجات Ura يجب فتحها وإصلاحها حصرًا من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Ura. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات.

لا تستخدم سوي إكسسوارات من ماركة Ura حصرًا.