

F1	lth	Qty.	H max		L max		S max		M ⁺ _{-10%}		M' ⁺ _{-10%}		M'' ⁺ _{-10%}		M''' ⁺ _{-10%}					
			mm	in	mm	in	mm ²	AWG	Nm	lbf-in	Nm	lbf-in	Nm	lbf-in	Nm	lbf-in				
	Up to 250 A	1	7	9/32	30	1-3/16	1x 185	1x 350	M10	18	159	M5	1,2	10,6	M4	1,5	13,3	PI4	0,8	7,1



Consignes de sécurité: Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.


Safety instructions: Strictly comply with instructions for installation and use.

Consignas de seguridad: Respetar estrictamente las condiciones de instalación y uso.

Меры предосторожности: Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.





Przepisy bezpieczeństwa: Ścisłe przestrzegać instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.



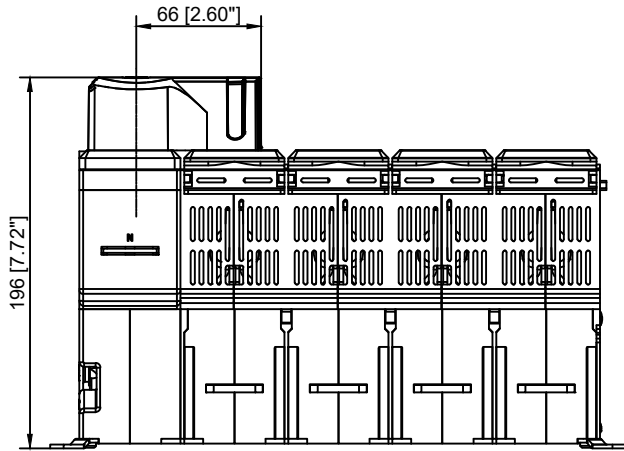

Warning for all sizes
Consider this when installing horizontal
Advertencia para todos los tamaños
Considerar cuando se instale en horizontal
Avertissement pour toutes les tailles
Considérer lors de l'installation horizontale

NO OK

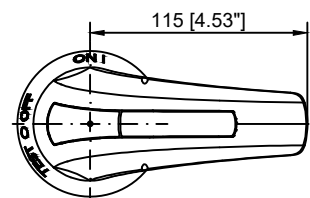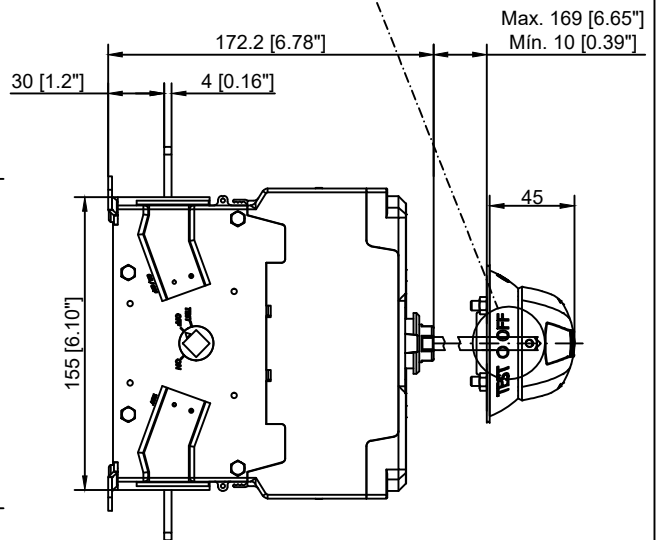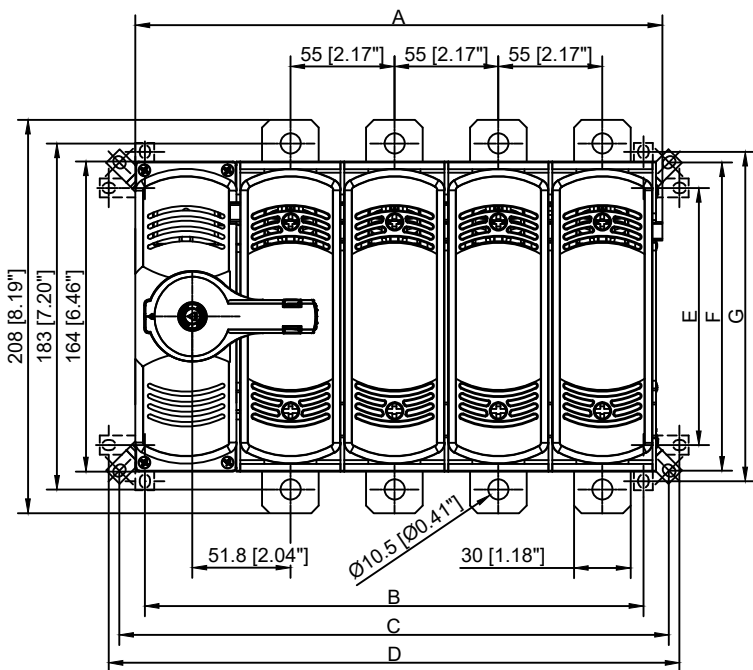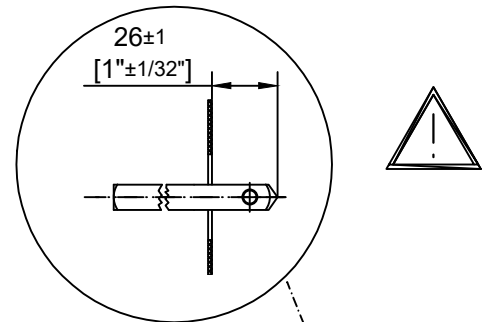

			A		B		C		D		E		F		G	
			mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
F1	Up to 250 A	3P	224	8.81	209	8.22	236	9.28	247	9.72	136	5.35	163	6.42	174	6.85
		3P+N	279	10.97	264	10.38	291	11.45	302	11.89						