

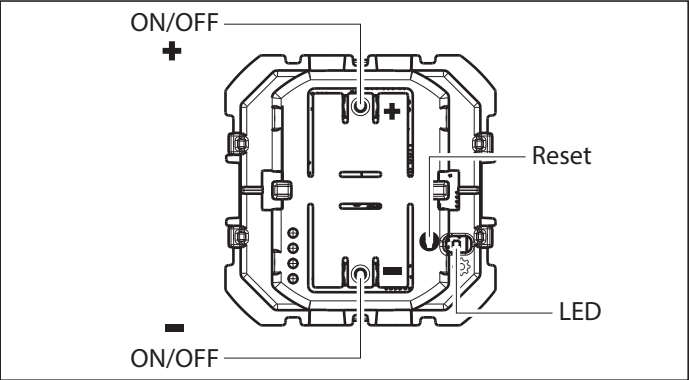
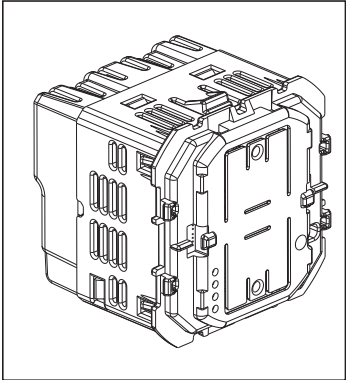



0 488 71A - 3 966 20A/35A - 3 971 27A - 3 976 27A
3 983 12A/13A/14A - 6 651 14A - 6 652 14A - 6 653 14A - 6 654 14A
6 657 14A - 6 658 14A - 7 211 78A - 7 212 78A - 7 213 78A - 7 214 78A
7 520 62A - 7 521 62A - 7 522 62A - 7 523 62A - 7 524 62A - 7 525 62A
7 526 62A - 7 527 62A - 7 528 62A - 7 529 62A - 7 563 82A - 7 650 41
7 700 74A - 8 631 53A - 8 633 53A - 8 634 53A - 8 635 53A - 8 640 18A -
3 983 12B/13B/14B - 8 631 53B - 8 633 53B - 8 634 53B - 8 635 53B -
8 640 18B - NND2412BL/MG/WH

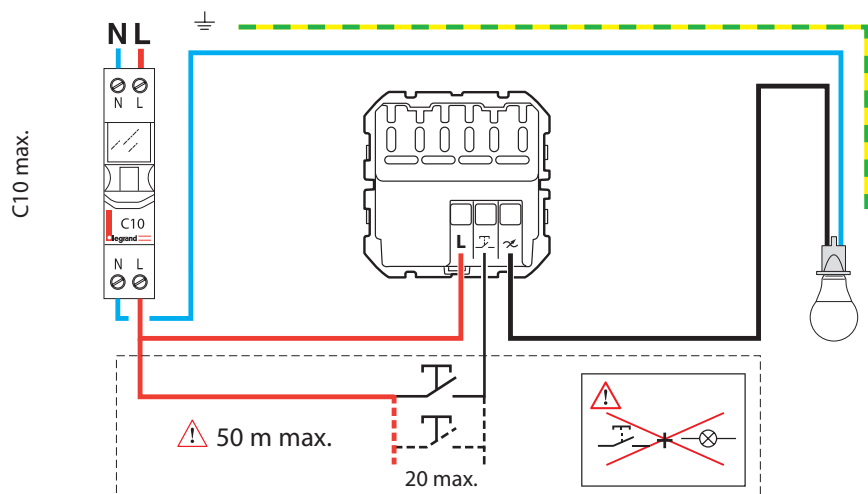

			 		
 50/60 Hz	 1 x 2,5 mm ²		LED dimmmable  Max 10 pcs		
					
230 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA	125 VA
	Min.	3 W	3 VA	3 VA	5 VA
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA	75 VA
	Min.	3 W	3 VA	3 VA	5 VA
					 L 



LE14421AA/5

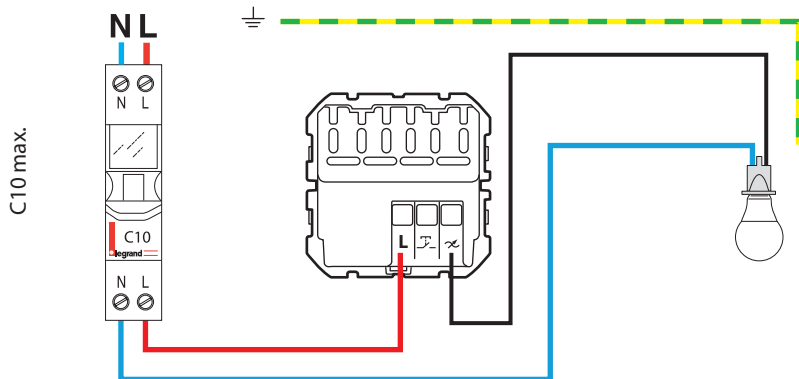



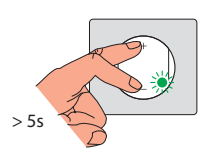


> 5s




(FR) Réglages: **Eclairage Mini/Max** - **Mode Lumineux / Témoin** - **Mémoire dernier niveau éclairage** - **Charge capacitive ou inductive** (UK) Settings: **Max. & min. brightness** - **Indicator/Locator function** - **MEM of last brightness level** - **Lamp type, capacitive or inductive** (UA) Параметри: **Макс/Мін яскравість** - **Функція підсвітки/індикації** - **Пам'ять останнього рівня освітлення** - **Тип лампи, ємнісної або індуктивної** (KZ) баптай: **Макс. және мін. жарықтық** - **Индикатор/Локатор функциясы** - **Соңғы жарықтандыру деңгейінің жадысы** - **Шамның түрі, сыйымдылық немесе индуктивті** (ES) Ajustes: **Ajuste iluminación Min./Máx.** - **Modo luminoso / piloto** - **Función memoria última intensidad de luz** - **Carga capacitiva o inductiva** (PT) Configurações: **Configuração de iluminação Min./Máx.** - **Modo indicador/localizador** - **Função memória do último nível de luminosidade** - **Carga capacitiva ou indutiva** (PL) Ustawienia: **Ustawienie oświetlenia Min./Maks.** - **Tryb wskaźnik/lokalizator** - **Pamięć ustawionego poziomu jasności** - **Typ oświetlenia, pojemnościowy lub indukcyjny** (GR) Ρυθμίσεις: **Ρύθμιση ορίων φωτισμού** - **Λειτουργία ένδειξης κατάστασης/ φωτεινού εντοπισμού** - **Μνήμη τελευταίου επιπέδου φωτεινότητας** - **Είδος φωτίου, χωρητικό ή επαγωγικό** (HU) Beállítások: **Világítási szint Min./Max.** - **Jelzőfény/ellenőrzőfény mód** - **Legutóbbi, memorizált megvilágítási szint** - **Fényforrás típusa, kapacitív vagy induktív** (RO) Setări: **Luminozitate min./max.** - **Funcție de indicator/ localizare** - **Memoria ultimului nivel de luminozitate** - **Tipul lămpii, capacitiv sau inductiv** (BG) Настройки: **Макс. и мин. яркост** - **Функция на индикатора** - **Последно запаменато ниво на яркост** - **Тип лампа, кондензаторна или индуктивна** (SI) Nastavitve: **Maks. in min. osvetlitev** - **Funkcija indikatorja/osvetlitve** - **Spominška funkcija zadnje nastavitve** - **Tip žarnice, kapacitivno ali induktivno breme** (HR) Postavke: **Maks. & min. Osvjetljenje** - **Indikator/Lokator funkcija** - **Memorija zadnje postavljeneog stupnja osvjetljenja** - **Tip lampe, kapacitivna ili induktivna** (CZ) Nastavení: **Nastavení osvětlení Min./Max.** - **Režim indikátoru/lokátoru** - **Paměť poslední úrovně osvětlení** - **Typ zářky, kapacitní nebo indukční** (SK) Nastavenia: **Nastavenie osvetlenia Min./Max.** - **Režim indikátora/lokátora** - **Pamäť poslednej úrovne osvetlenia** - **Typ záťaž, kapacitný alebo indukčný** (RS) Podešavanja: **Maks. & min. osvetljenje** - **Funkcija indikatora/lokatora** - **Memorija posljednjeg nivoa osvetljenosti** - **Tip lampe, kapacitivna ili induktivna**

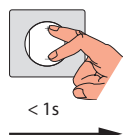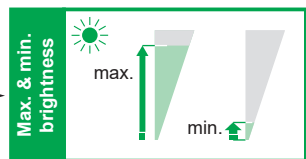




< 1s

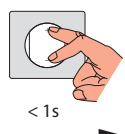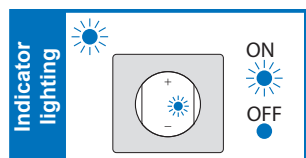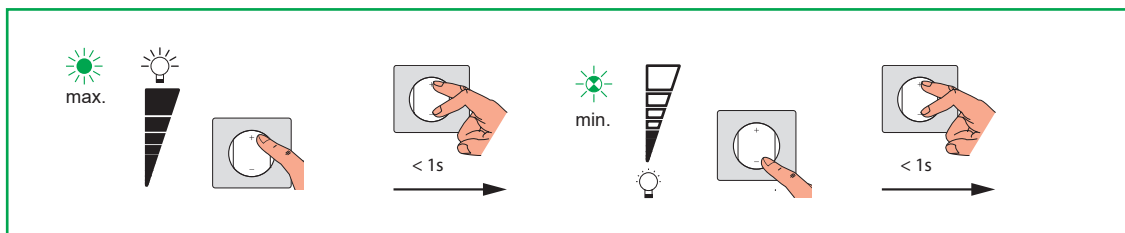



< 1s

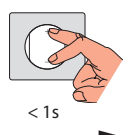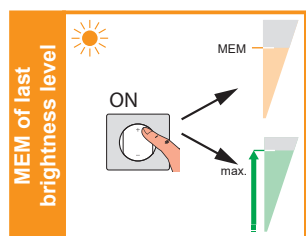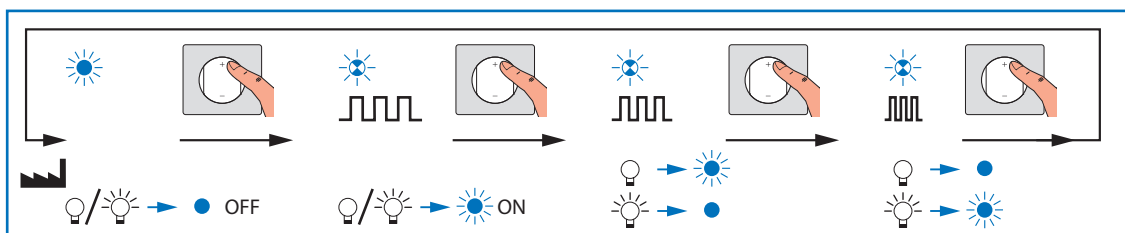

< 1s

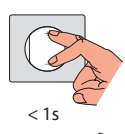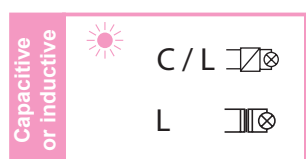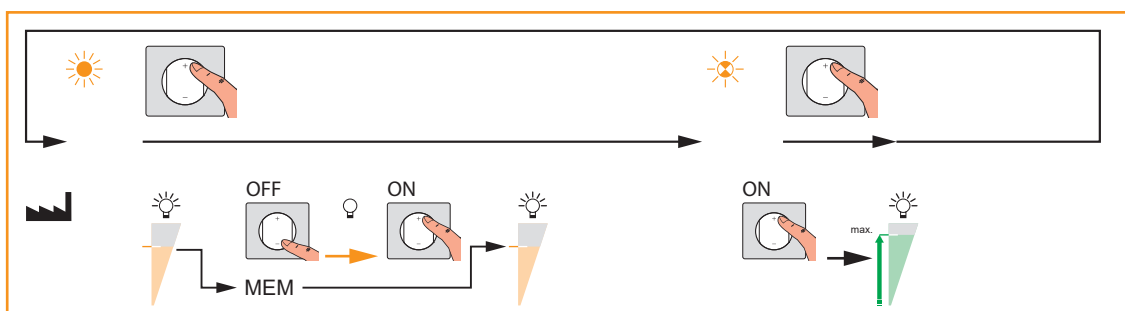

< 1s

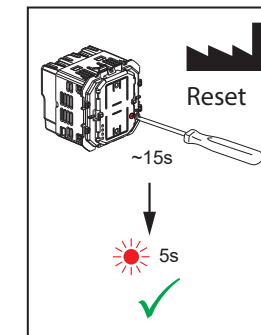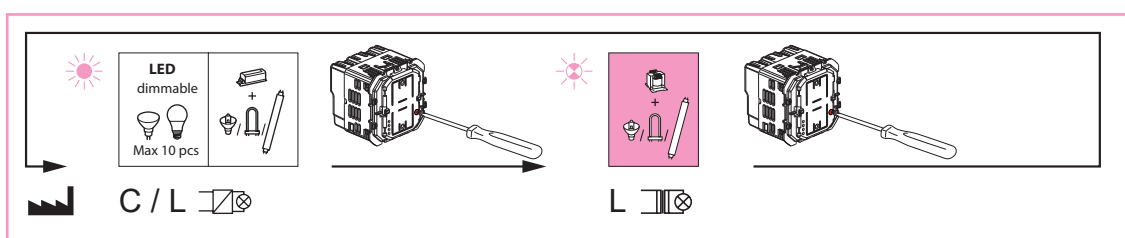

~15s

5s

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓