


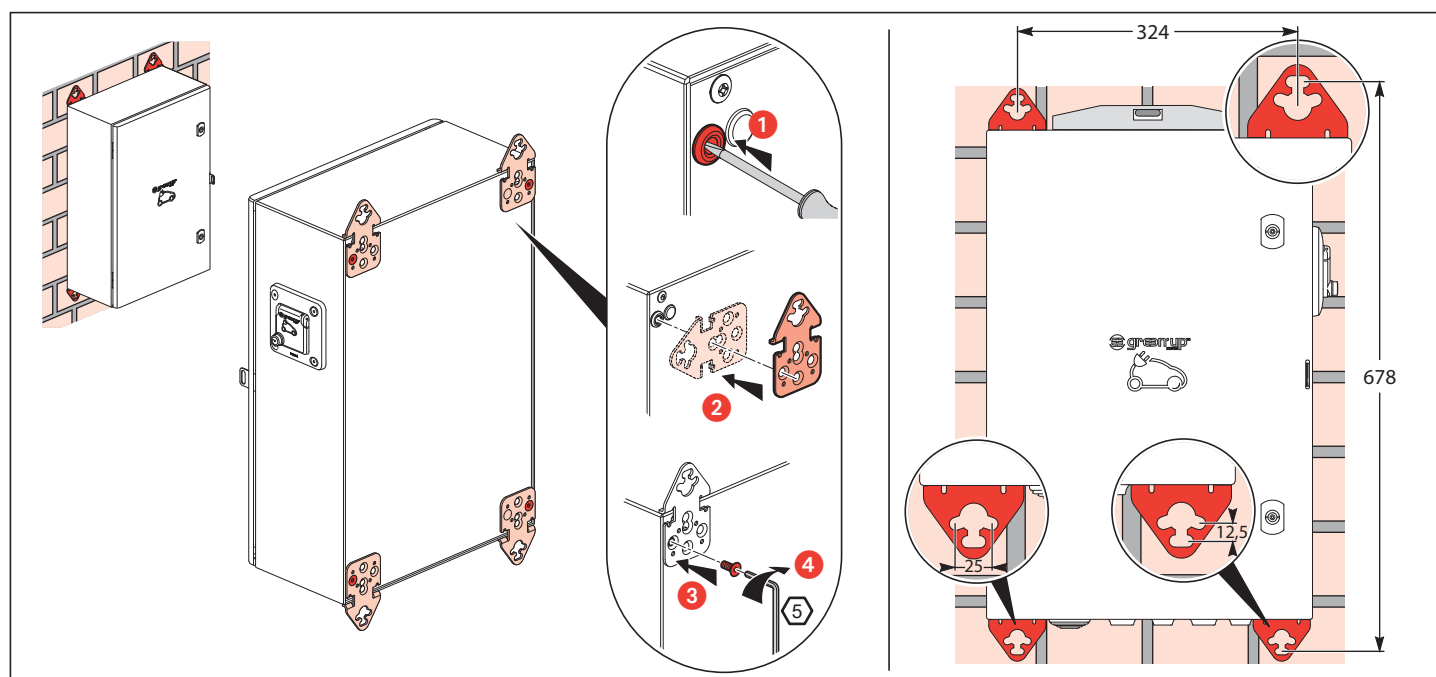
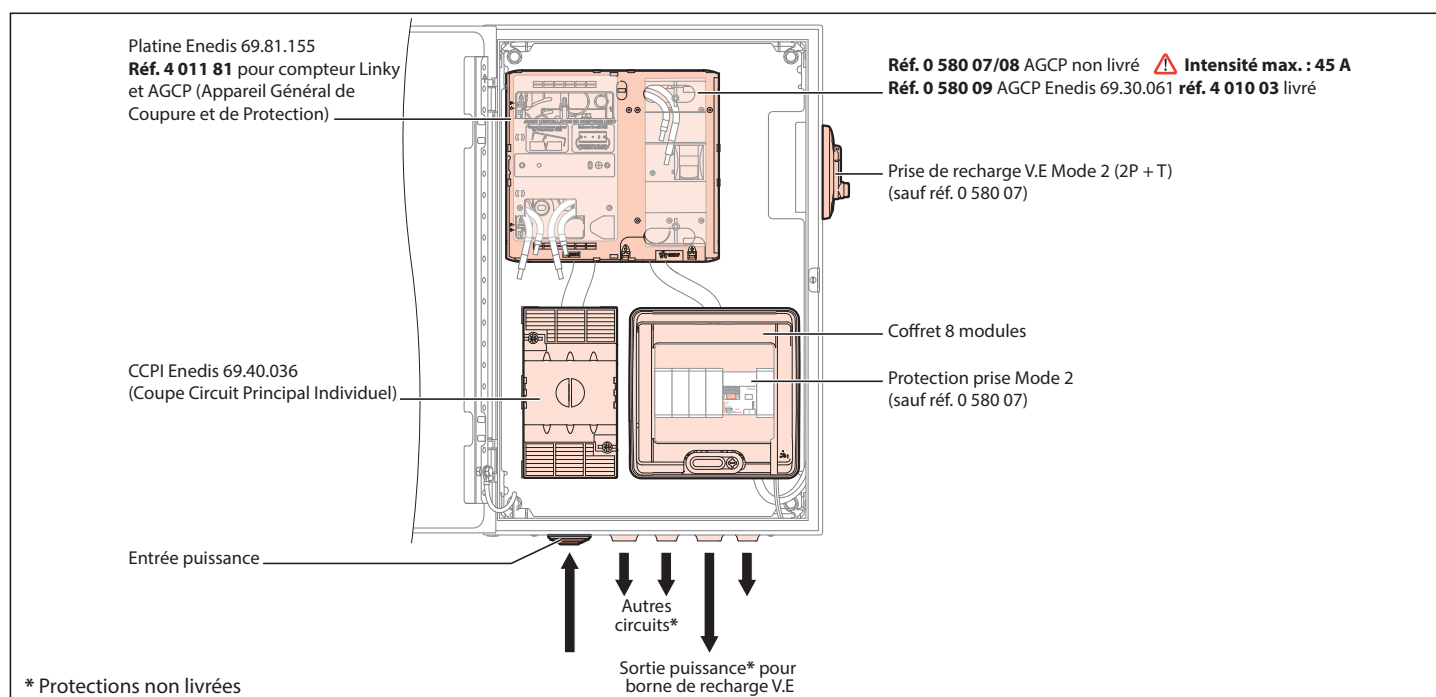
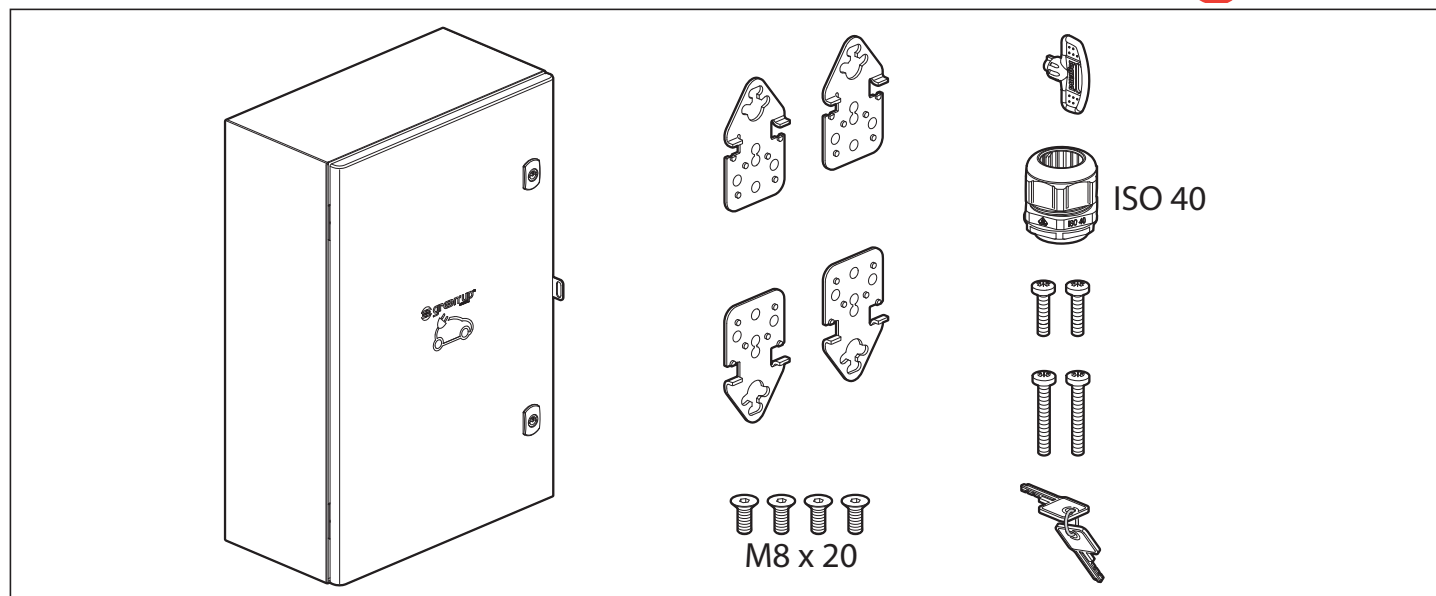
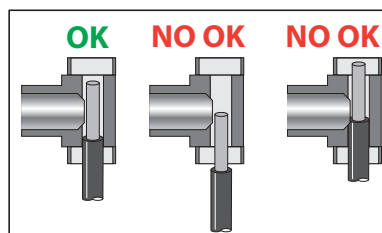
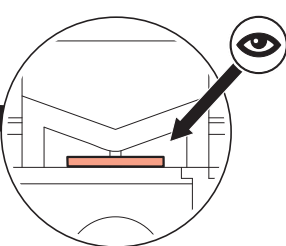
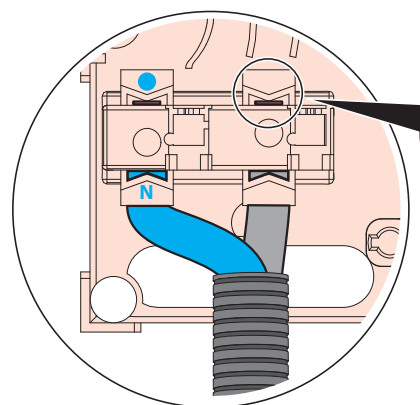
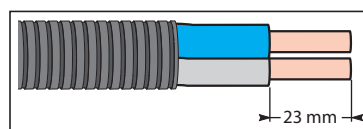
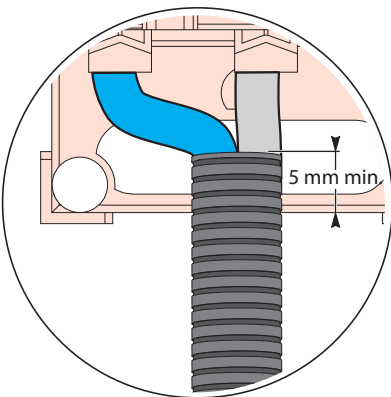
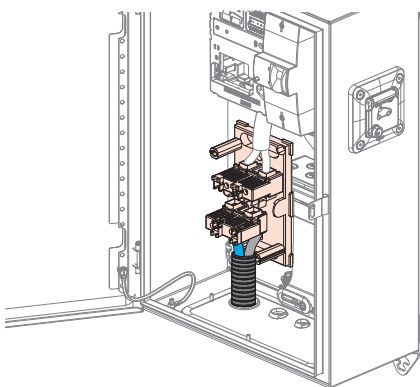
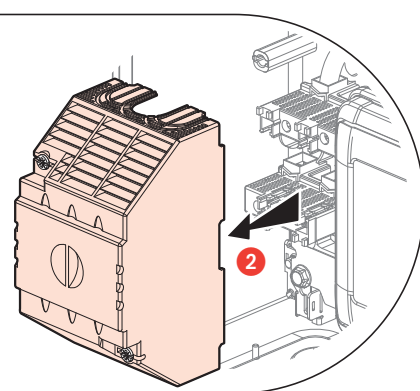
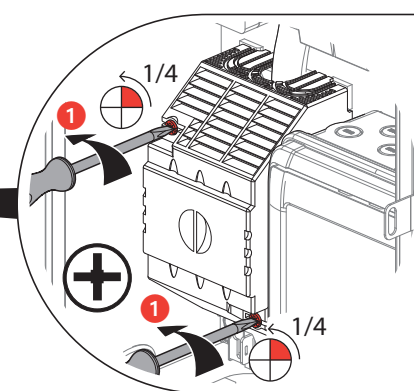
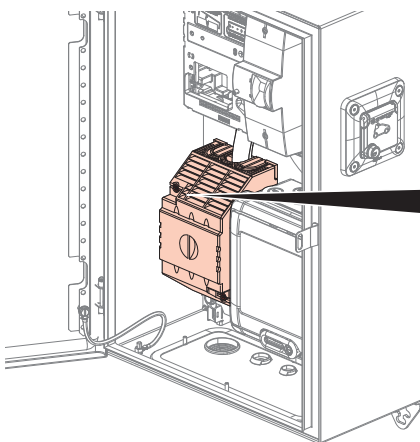


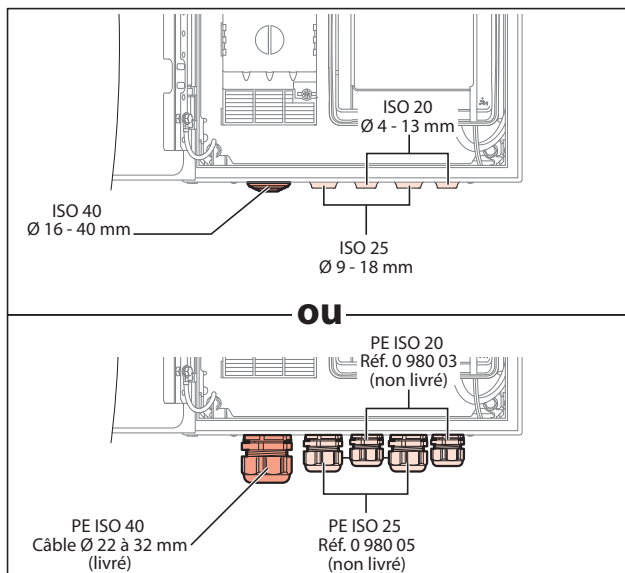


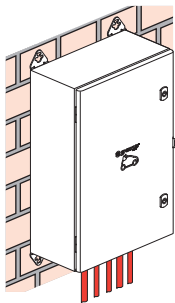

Cu	Al
6-35 mm ²	16-35 mm ²

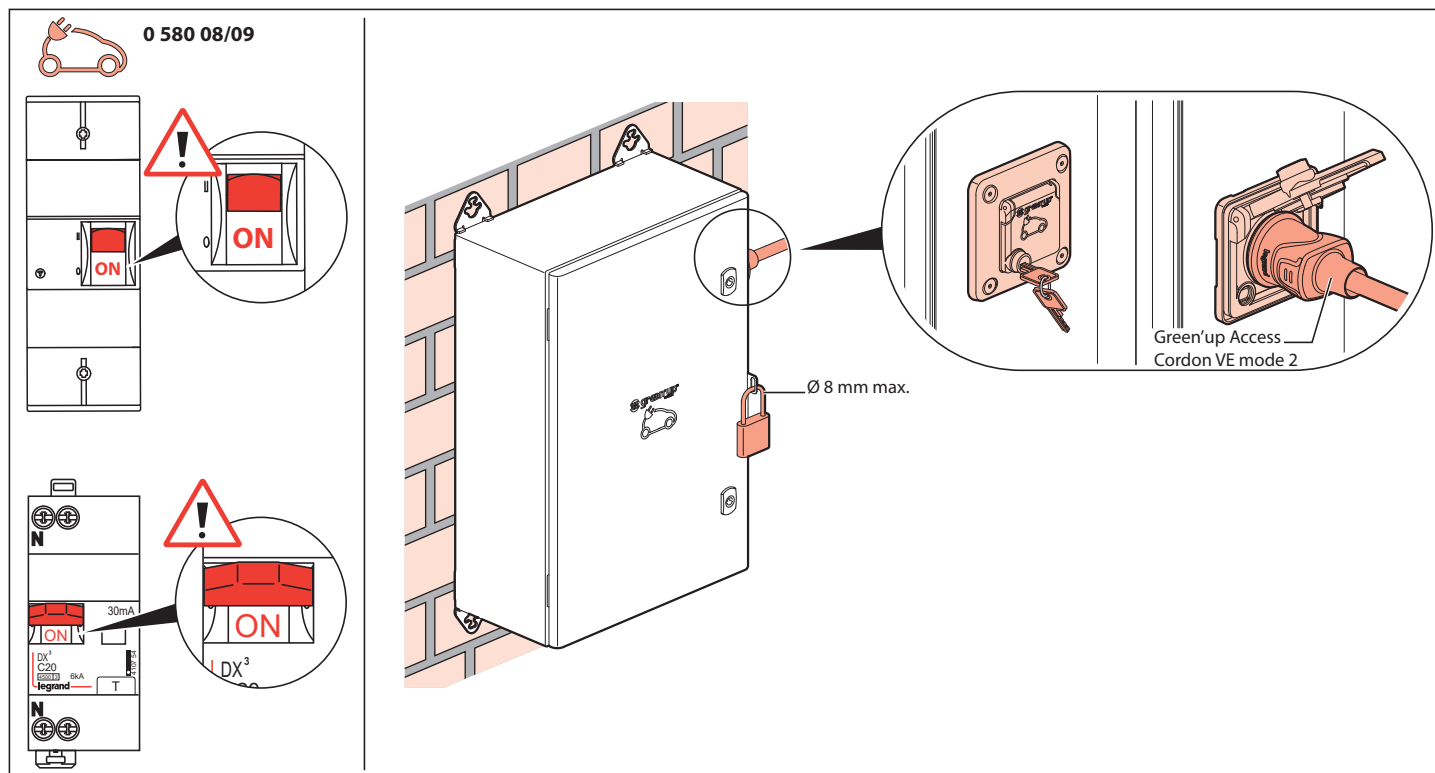

Synoptique du pré-câblage

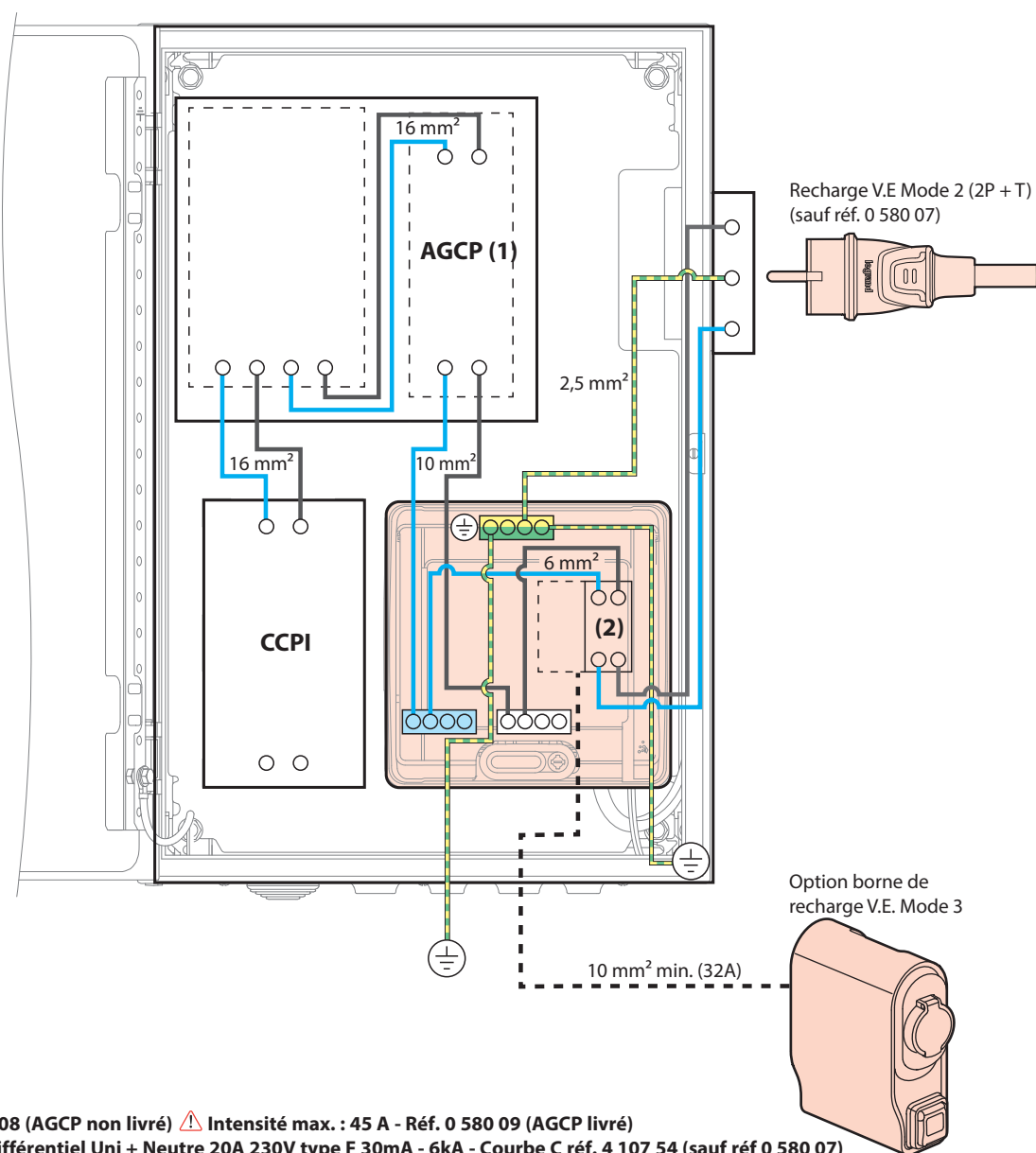

(1) Réf. 0 580 07/08 (AGCP non livré) ⚠ Intensité max. : 45 A - Réf. 0 580 09 (AGCP livré)

(2) Disjoncteur différentiel Uni + Neutre 20A 230V type F 30mA - 6kA - Courbe C réf. 4 107 54 (sauf réf 0 580 07)