

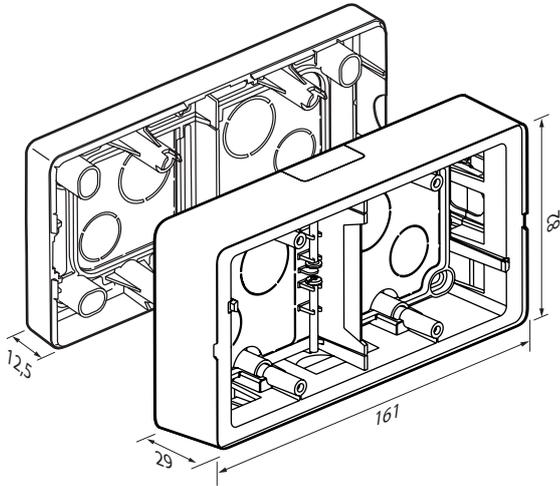


- Cadre saillié pour appareillage Céliane
- Surface mounting frame for Céliane wiring devices

CB0232 - CN0232

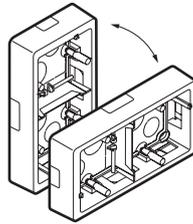


CB0233 - CN0233

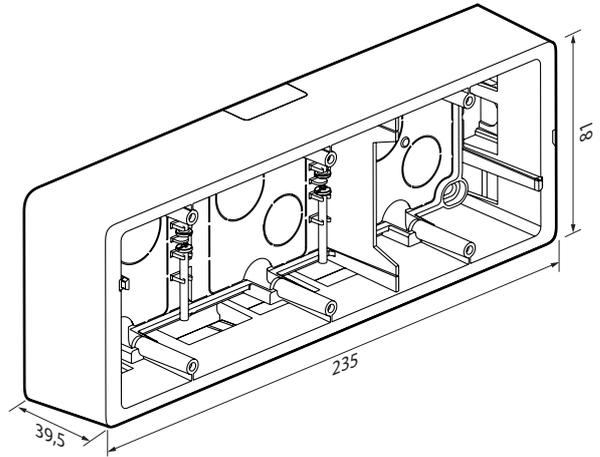


- Capacité d'entrées
- Cable entry capacity

A	20/32 x 12,5/16	
B	20 x 12,5/16	
C	20/32 x 12,5	
D	20 x 12,5/16	
E	20 x 12,5	
F	20 x 12,5	
G	Ø 20	
H	Ø 25	
J	32 x 12,5	
K	50 x 48	
L	58 x 54	
M	58 x 50	

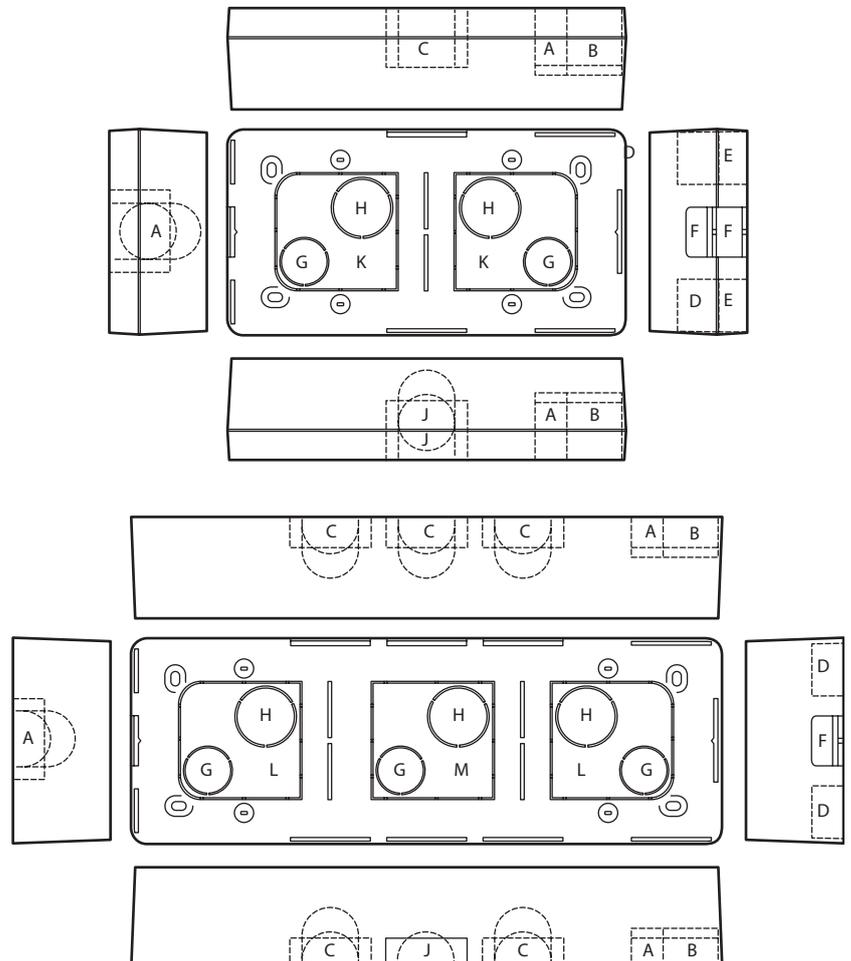


- Utilisation du cadre seul pour mécanisme de commande (hors fonction électronique exemple : variateur ...)
- Use of frame alone for control mechanism (except electronic functions, e.g.: dimmers)


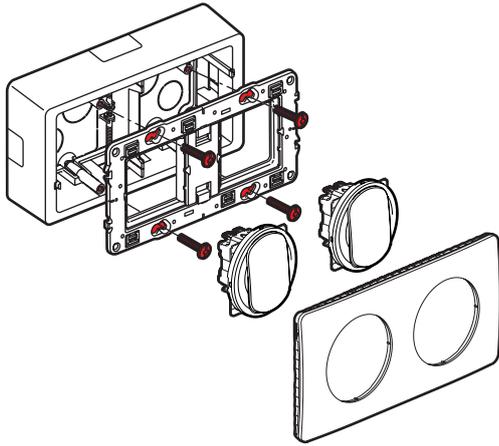


- Utilisation du cadre + réhausse
- Use of frame with spacer



- 1 • Découpe du fond
- Rear cut-out

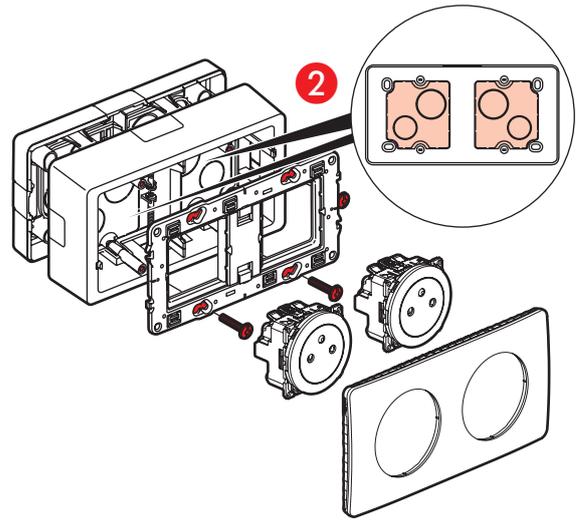

- Utilisation du cadre 3 postes toutes fonctions
- Use of 3-gang frame (all functions)

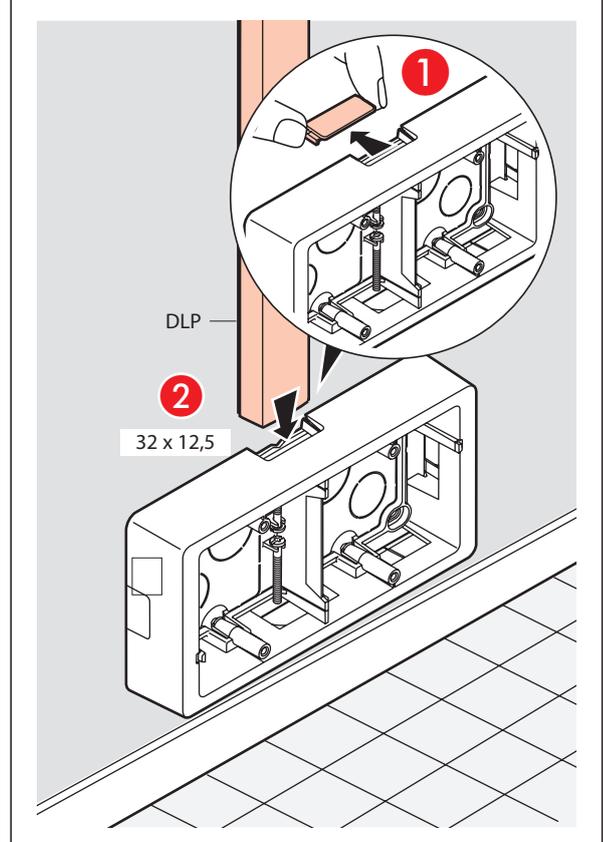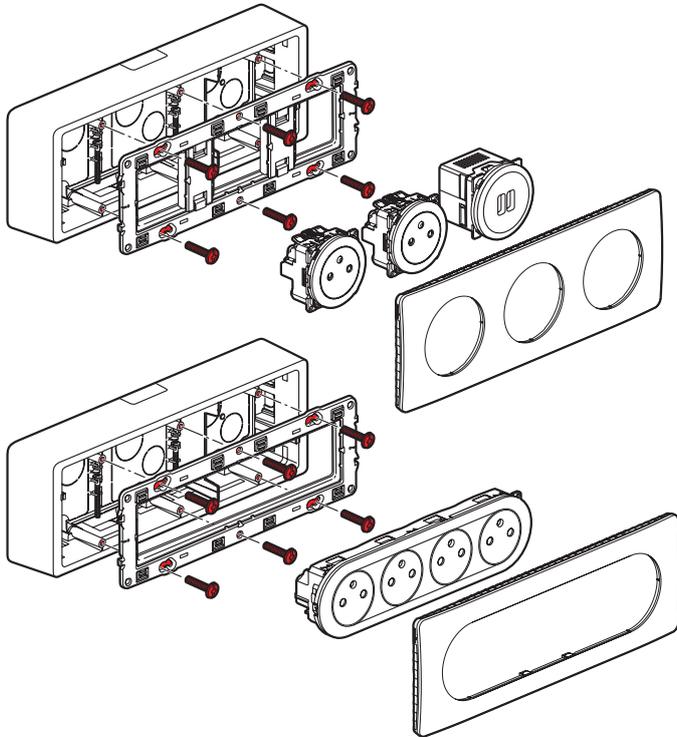

- Montage sur boîte d'encastement
- Fitting on flush-mounting box

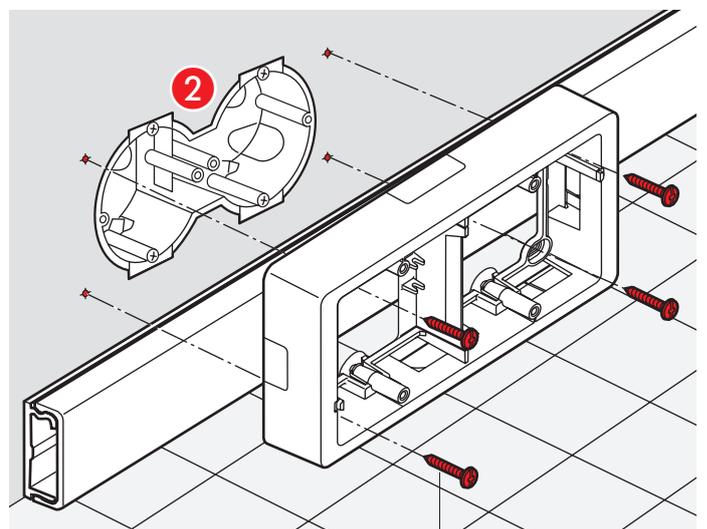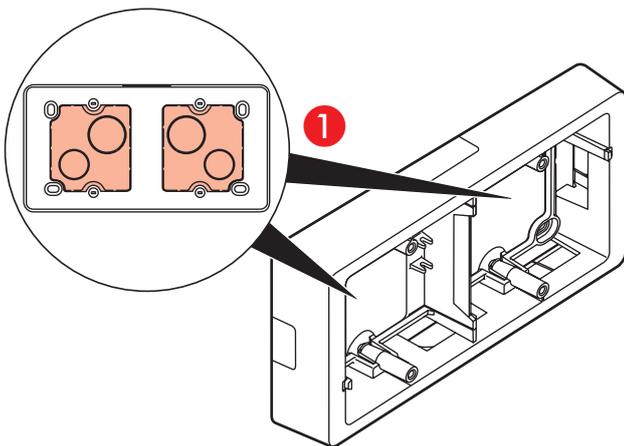

- x 4 • Non livrées
- Not supplied