



MANUEL INTÉGRATEUR

The intelligent building manager

WEOZ

YOUR SOLUTION FOR EFFICIENT SPACES

#legrandImprovingLives



SOMMAIRE



1. GESTION DE L'ESPACE INTÉGRATEUR	2
1.1 CRÉATION D'UN COMPTE INTÉGRATEUR/INSTALLATEUR	2
1.2 CONNEXION AU PORTAIL BUILDING MANAGER	3
1.3 CRÉATION D'UNE ORGANISATION	3
1.4 GESTION DU COMPTE	6
2. CRÉATION ET GESTION DE SITES	7
2.1 CRÉATION D'UN SITE	7
2.2 STRUCTURE HIÉRARCHIQUE DU BÂTIMENT	8
2.3 DÉCLARATION DES PRODUITS	9
2.3.1 DÉCLARER UN AREA MANAGER	9
2.3.2 DÉCLARER UN PRODUIT	10
2.3.3 RÈGLE DE SUIVI D'ÉTAT	14
2.4 MODIFICATION ET SUPPRESSION DES PRODUITS	15
2.5 GESTION DU TABLEAU DE BORD	17
3. GESTION DES AREA MANAGER	19
3.1 ENREGISTREMENT DES AREA MANAGER	19
3.2 AFFECTATION/DÉSAFFECTATION AU SITE	20
4. AREA MANAGER	21
4.1 MISE EN PLACE DE L'AREA MANAGER	21
4.2 GÉNÉRALITÉS DE L'AREA MANAGER	25
4.3 INCLUSION/EXCLUSION DES PRODUITS	27
4.4 SYNCHRONISATION D'UN AREA MANAGER SUR LE PORTAIL	28
5. SOUSCRIPTION	29
5.1 PRODUITS	29
5.2 EMBLEMES	31
6. GESTION DES RÈGLES	32
6.1 CRÉATION D'UN MODÈLE DE RÈGLES	32
6.1.1 LA STRUCTURE EN GÉNÉRAL	34
6.1.2 DÉFINIR LE TYPE D'OPÉRANDE	35
6.1.3 DÉFINIR L'OPÉRATEUR	37
6.1.4 DÉCLENCHEMENT DE COMMANDES	39

6. GESTION DES RÈGLES (SUITE)	44
6.2 MODÈLES DE RAPPORT	44
6.3 AFFECTATION ET GESTION DES RÈGLES AU SITE	46
6.4 AFFECTATION DE RÈGLES EN MASSE	47
6.5 PLANIFICATEUR DE RÈGLES	48
7. EXPLOITATION DES DONNÉES DU SITE	52
7.1 VÉRIFICATION DES AREA MANAGER	52
7.2 CONTRÔLE ET DONNÉES DES PRODUITS	53
7.2.1 DONNÉES PRODUITS	53
7.3 INFORMATIONS DU BÂTIMENT	55
7.3.1 DONNÉES DES EMPLACEMENTS	55
7.3.2 DÉTAILS DES EMPLACEMENTS	57
7.4 STATISTIQUES	57
8. PARAMÉTRAGE DU SITE ET ACCÈS EXPLOITANT	61
8.1 MODIFICATIONS INFORMATIONS DU SITE	61
8.2 CRÉATION ACCÈS UTILISATEURS	61
8.3 SUPPRESSION D'UN ACCÈS UTILISATEUR	62
8.4 SUPPRESSION DU SITE	63
9. CRÉATION ET GESTION GROUPÉES	64
9.1 CRÉATION GROUPÉE	64
9.1.1 AREA MANAGER	65
9.1.2 PRODUITS	66
9.1.2.1 LIAISON DES PRODUITS	68
9.1.3 EMPLACEMENTS	70
9.1.4 RÈGLES	71
9.2 ÉDITION GROUPÉE	73
9.3 SUPPRESSION GROUPÉE	74
9.4 COMMANDE GROUPÉE	75
MATRICE DROITS UTILISATEURS	76
GLOSSAIRE	80

1. GESTION DE L'ESPACE INTÉGRATEUR

1.1 CRÉATION D'UN COMPTE INTÉGRATEUR/INSTALLATEUR

Créez un compte via l'URL suivante :
portal.buildingmanager.legrand.com

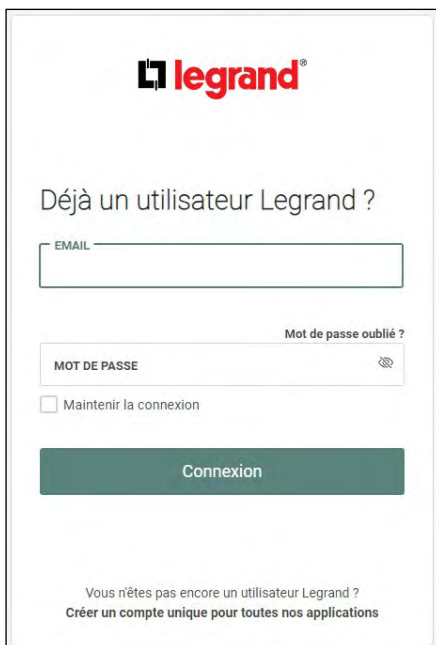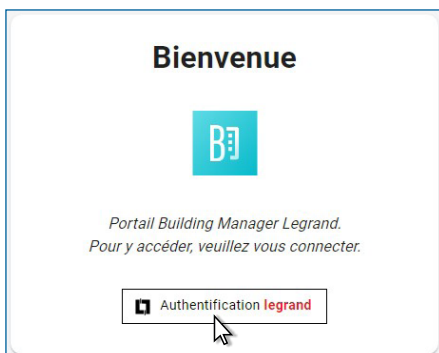


Cliquez sur "Inscrivez-vous" :

Remarques :


Si vous souhaitez un compte intégrateur, cochez la case "Je suis un intégrateur" (celui-ci nécessite une validation de la part des équipes Legrand service formation pays).

Si vous ne cochez pas cette case, vous aurez un compte exploitant avec des accès uniquement en lecture.

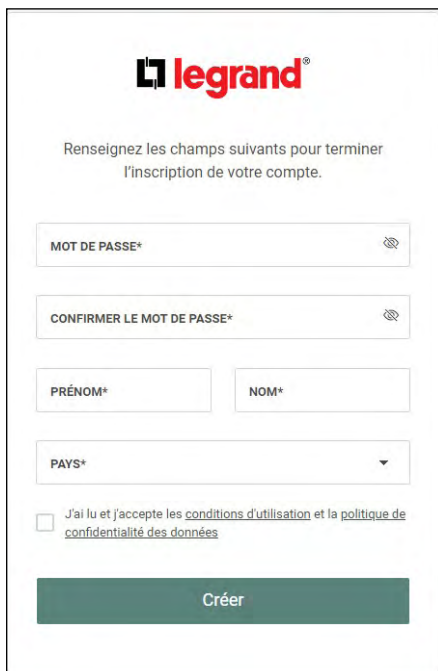

1.2 CONNEXION AU PORTAIL BUILDING MANAGER


Connectez-vous au portail Building Manager via l'URL suivante :
portal.buildingmanager.legrand.com

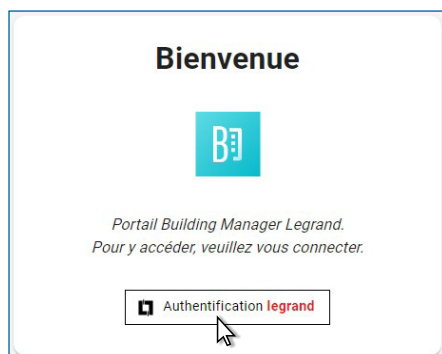

La connexion avec des identifiants intégrateurs permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. En revanche, la connexion avec un compte exploitant permet d'avoir seulement accès à l'ensemble des sites sur lesquels vous êtes utilisateurs sans pouvoir modifier la structure des sites en question.

1.3 CRÉATION D'UNE ORGANISATION

Si vous êtes la première personne de votre organisation à vous connecter, il vous sera demandé de cliquer sur le lien pour la créer :

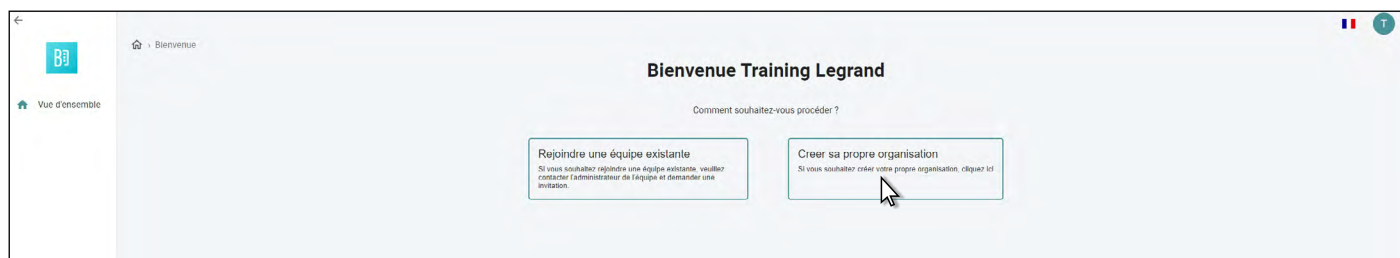


Si vous êtes membre de cette organisation, vous pouvez simplement la rejoindre en demandant les accès à l'administrateur.

1.3 CRÉATION D'UNE ORGANISATION (SUITE)

Après avoir cliqué sur le lien, une fenêtre pop-up s'ouvre et vous demande de renseigner les informations relatives à votre entreprise d'intégration.

[← RETOUR](#)



Créer une organisation

Nom *

Téléphone Email *

Rue *

État/région/district * Ville *

Code postal * Pays *

Fuseau horaire * Langage *

Description

[VALIDATE](#)

1.3 CRÉATION D'UNE ORGANISATION (SUITE)

Vérifiez les informations saisies puis valider (ces informations sont modifiables par la suite).

Informations personnelles

Prénom	Nom
Email	Entreprise
Téléphone +33	Langue Français

[SAUVEGARDER](#)

Vous arrivez ensuite sur la page de votre organisation, vous permettant de modifier les informations de celle-ci dans la partie Organisation en cliquant sur

Organisation

<p>Profil </p> <p>Nom Legrand Training</p> <p>Adresse Av de l'âtre de Tassigny Haute Vienne Limoges 87100 France</p> <p>Fuseau horaire Europe/Paris</p> <p>Langage Français</p> <p>Info</p>	<p>Équipe <input type="text" value="Rechercher..."/></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nom</th> <th style="text-align: left;">Rôle</th> <th style="text-align: left;">Statut/Situation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Training Legrand</td> <td>admin</td> <td>active</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Lignes par page 10 • 1-1 de 1</p>	Nom	Rôle	Statut/Situation	Training Legrand	admin	active
Nom	Rôle	Statut/Situation					
Training Legrand	admin	active					

INTÉGRATION

1.3 CRÉATION D'UNE ORGANISATION (SUITE)

Dans la partie Organisation, le bouton  vous permet d'inviter un membre de votre organisation.

Renseignez l'adresse e-mail que votre collaborateur a utilisé pour créer son compte d'accès au portail Building Manager, et définissez son niveau d'accréditation :

- **Administrateur** : aura la possibilité de gérer d'autres utilisateurs de l'organisation, ajouter ou supprimer des utilisateurs et créer des profils
- **Utilisateur** : ne pourra pas gérer les autres membres de l'équipe.



Inviter un utilisateur dans votre équipe

Email *


Rôle *

Member

Message personnel


Envoyer

Vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur de votre équipe d'intégration (utile dans le cas où un sous-traitant aurait besoin d'accéder au portail et aux informations de certains sites), en accédant aux détails de l'utilisateur et en cliquant sur :

Admin Legrand	Admin	Active	 Modifier utilisateur Retirer l'utilisateur de l'équipe
François Louet	Admin	Active	

1.4 GESTION DU COMPTE

Depuis le Menu "Profil" ou en cliquant sur votre nom d'utilisateur connecté, vous pouvez visualiser et modifier vos informations personnelles. Vous pouvez également supprimer votre compte Legrand à tout moment en cliquant sur l'onglet Legrand Account.

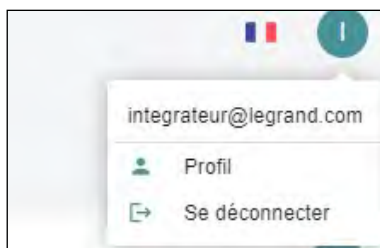

Vous pouvez retrouver plus de détails dans la section Matrice droits utilisateurs à la fin du Manuel.

2. CRÉATION ET GESTION DE SITES

2.1 CRÉATION D'UN SITE

Le portail Building Manager vous permet de gérer plusieurs sites.

Dans le menu déroulant de la partie gauche de l'écran, cliquez dans l'onglet Sites . S'il s'agit de la première fois que vous vous rendez dans cet onglet, il vous sera directement proposé de créer un nouveau site.

Si vous avez déjà des sites créés, vous pouvez en ajouter de nouveaux avec le bouton en haut à droite de l'écran.

Nouveau site

Type*
Bureau

Nom*
My office

Étage
0

Nom*
Extérieur

Étage
1

Nom*
Niveau 1

Étage
2

Nom*
Niveau 2

labels

Adresse*
Av de l'atire de tassigny

Pays*
France

Ville*
Limoges

Code postal*
87000

Latitude

Longitude

Fuseau Horaire*
Europe/Paris

VALIDATE

2.1 CRÉATION D'UN SITE (SUITE)

Indiquez le type de bâtiment et le nombre de niveaux (en incluant les sous-sols et rez-de-chaussée).

Les espaces extérieurs peuvent être considérés comme des niveaux ou des emplacements.

L'écran suivant vous permet de donner des noms personnalisés aux niveaux.

La dernière étape vous demande de renseigner la localisation physique de votre site (adresse postale).



Important : renseigner les informations de localisation du site est une étape importante, surtout pour le fuseau horaire, dans la mesure où les Area Manager connectés à ce site vont se synchroniser sur ce fuseau horaire.

Vérifier les informations et valider afin de terminer la création du site.

Vous pouvez accéder aux détails du site en cliquant dessus.


2.2 STRUCTURE HIÉRARCHIQUE DU BÂTIMENT

Le second onglet **BATIMENT** vous permet de visualiser et modifier la structure hiérarchique de votre bâtiment. Dès le départ, vous verrez les niveaux qui ont été définis lors de la création du site. Vous pouvez ensuite ajouter des emplacements à ces niveaux, permettant de créer les différents espaces, salles de réunions et tout élément constitutif du site à exploiter.

Pour modifier la structure hiérarchique du bâtiment, cliquez sur à droite de l'emplacement parent, puis ajoutez un emplacement.


Vous pouvez :

- Ajouter des zones à un niveau donné,
- Ajouter des espaces à une zone donnée.

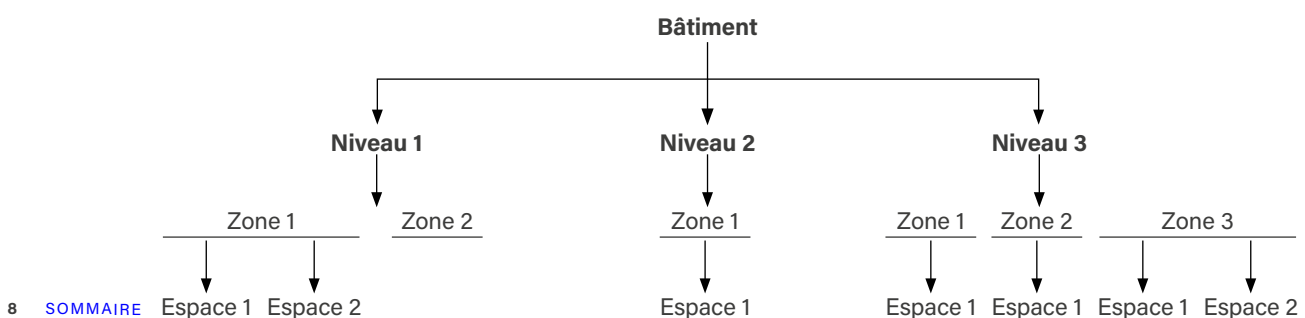

2.3 DÉCLARATION DES PRODUITS

Une fois la structure du bâtiment définie, l'onglet **PRODUITS** permet de déclarer les produits qui seront installés. Cliquez sur **+** pour ajouter un produit.

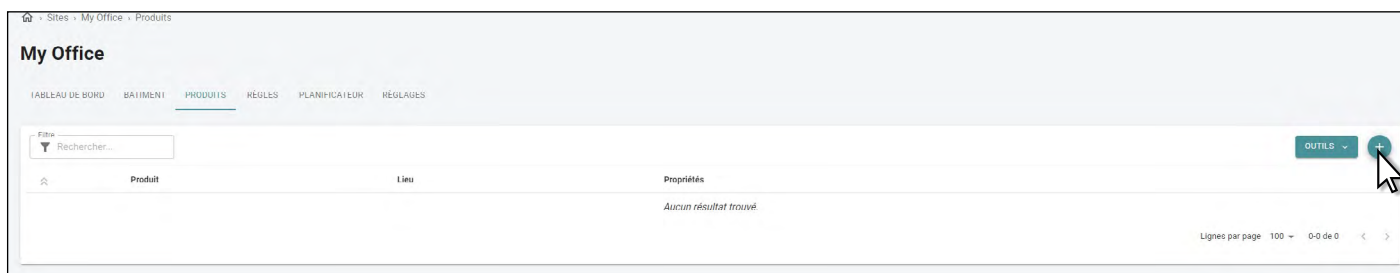

Vous arrivez alors sur une nouvelle page pour ajouter un nouveau produit.

2.3.1 DÉCLARER UN AREA MANAGER

Commencez par déclarer un Area Manager sous lequel seront rattachés les produits :

← RETOUR

Nouvel appareil

Type de produit

Area Manager

Appareil connecté

Information générale

Nom

Modèle

Niveau

Emplacement

Attendu en ligne

Mode sécurisé

Activer le modbus

CRÉER CET AREA MANAGER

2.3.1 DÉCLARER UN AREA MANAGER (SUITE)

Renseignez :

- Le nom (un numéro d'identification)
- Le niveau et l'emplacement ou l'espace de l'Area Manager
- Indiquez s'il est "attendu en ligne" : case à cocher si l'Area Manager est connecté au Cloud


Vous verrez votre Area Manager apparaître dans la liste des produits de votre site. Cette déclaration reste virtuelle tant que l'Area Manager n'est pas connecté physiquement, déclaré comme appartenant à ce site, et synchronisé avec le portail Building Manager.

En plus des protocoles de communication sans fils, l'Area Manager est également capable de communiquer en Modbus.

Tous les Area Manager embarquent nativement ce protocole, mais celui-ci doit être activé et configuré en fonction des éléments à contrôler. La configuration du Modbus peut être réalisée à n'importe quel moment.

Pour activer le modbus, cocher la case  Activer le modbus


De nouveaux champs apparaîtront, vous invitant à renseigner les différentes caractéristiques de votre configuration Modbus. Ces informations sont à compléter et doivent être identiques sur chacun de vos équipements Modbus.



Réglages Modbus	
Méthode: RTU	
ID: /dev/ttyusb2	
Baudrate: 19200	Parité: None
Adresse d'octet: 8	Site d'arrêt: 1

2.3.2 DÉCLARER UN PRODUIT

Cliquez sur la ligne de l'Area Manager déjà déclaré pour que le produit soit créé dans la zone de l'Area Manager.

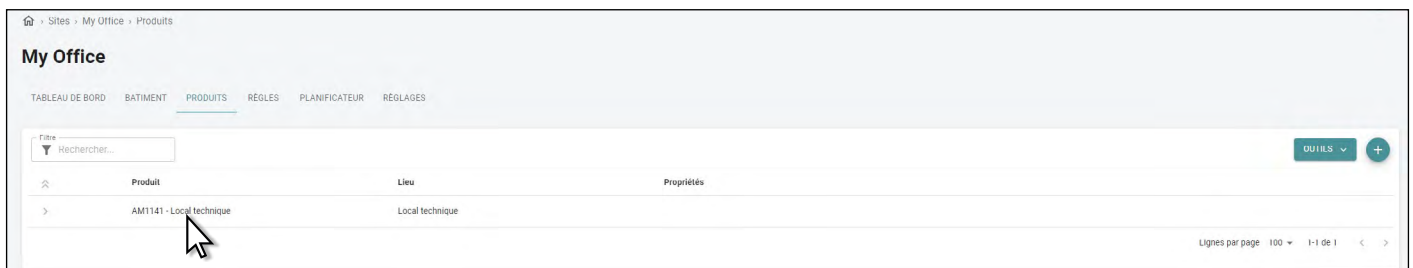


My Office

TABLEREAU DE BORD BÂTIMENT PRODUITS RÉGLES PLANIFICATEUR RÉGLAGES

Filtre Rechercher...

Produit	Lieu	Propriétés
AM1141 - Local technique	Local technique	

Lignes par page: 100 1 de 1

Vous avez également la possibilité en cliquant sur  de créer un nouveau produit associé à un espace d'un autre Area Manager.

2.3.2 DÉCLARER UN PRODUIT (SUITE)


Cliquez sur **+** dans **PRODUITS**.

The screenshot shows the 'My Office' interface for 'AM 1141 - Local technique'. The 'PRODUITS' tab is active. The interface displays several sections: 'INFORMATIONS GÉNÉRALES' (AREA MANAGER ASSOCIÉ: Aucun), 'INFORMATIONS DU PRODUIT' (EMPLACEMENT: Local technique, DERNIÈRE APPARITION: Aucune données), and three data tables: 'Devices', 'Règles', and 'Souscriptions'. Each table has a search bar and a '+ ' button. A mouse cursor is pointing at the '+ ' button in the 'Devices' table.

Vous arrivez sur une nouvelle page "Nouvel appareil". Il faudra renseigner le modèle et le nom du produit. Les produits Modbus vous seront proposés que si la fonction a été activée sur l'Area Manager, et il vous faudra renseigner aussi le champ ID de l'esclave.

2.3.2 DÉCLARER UN PRODUIT (SUITE)

← RETOUR



Nouvel appareil

Area Manager Informations

Étage
Niveau T

Lieu
Local technique

Area Manager
AM1141 - Local technique

Sélectionnez l'appareil connecté

Modèle
Legrand - Module de comptage triphasé

Slave ID
5

Nom
Compteur triphasé

Devices

Propriétés	Nom	Actif	Cache	Exclure de la propriété de location	Seuil de différence minimal	Modifier	Stockage cloud	Stockage local
Electrical M...	Energie active posi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wattage Sen...	Puissance active tr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wattage Sen...	Puissance active p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wattage Sen...	Puissance active p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wattage Sen...	Puissance active p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voltage Sen...	Tension phase 1 - I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voltage Sen...	Tension phase 2 - I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AJOUTER CE DEVICE


2.3.2 DÉCLARER UN PRODUIT (SUITE)

Les propriétés du produit apparaissent :

- **Le nom** affiché de la propriété (modifiable, par exemple "Contact d'ouvrant")
- **Une case "Actif"** : permet de désactiver une propriété (une propriété inactive ne sera plus utilisable au niveau des règles de gestion)
- **Une case "Cache"** : permet d'éviter la remontée d'infos au niveau de la pièce, la propriété sera masquée mais toujours utilisable au niveau des règles de gestion
- **La possibilité de l'exclure de la propriété de l'emplacement** : éviter qu'elle rentre dans le calcul de la moyenne de la propriété de la zone
- **Seuil de différence minimal** : permet de limiter la remontée d'information, fonctionne en valeur absolue pour limiter l'écart de remontée de température à 0,5 ou 1°C par exemple, ainsi qu'en pourcentage
- **Une case "Coefficient modificateur"** : permet de réaliser une opération pour modifier la valeur remontée par le produit. Exemple : pour certains compteurs Modbus, il sera nécessaire d'appliquer un modificateur pour afficher la valeur dans la bonne unité
- **Une case "Stockage Cloud"** : permet d'activer la sauvegarde de cette donnée sur le Cloud (*fonction à venir*)
- **Une case "Stockage local"** : permet de choisir si on veut stocker les données sur l'Area Manager (*fonction à venir*)

Nous recommandons de conserver les données utiles au bon fonctionnement de votre site (exemple : consommation, température).

Pour modifier les propriétés du produit, vous pouvez cliquer sur .

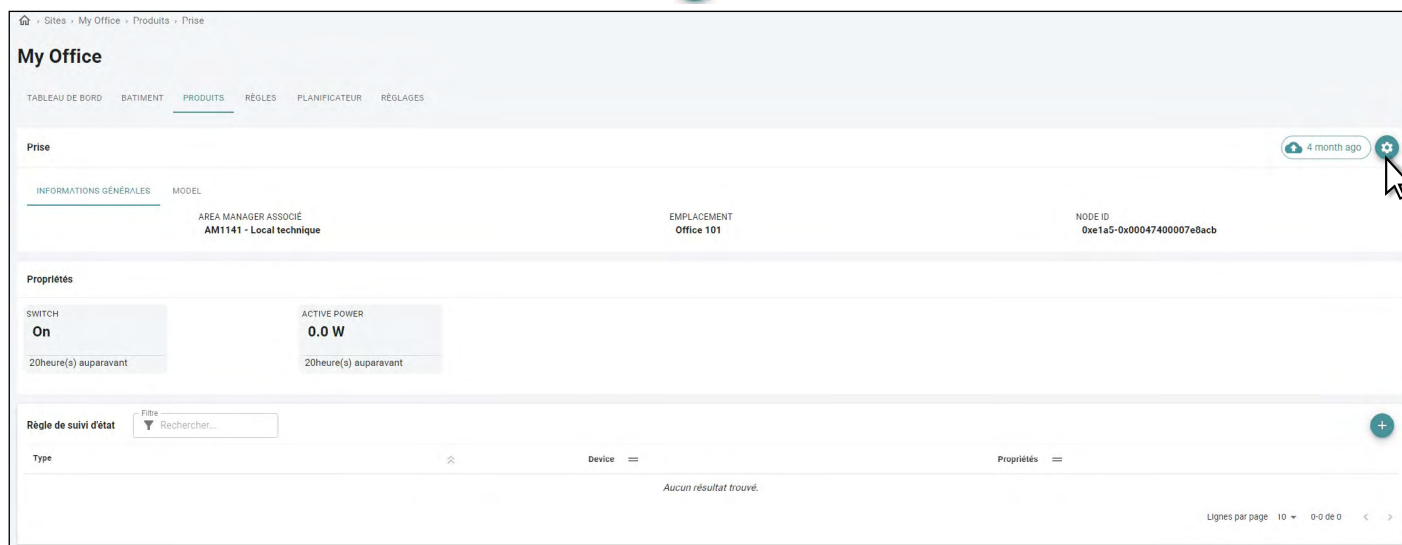

The screenshot shows the 'My Office' interface. At the top, there is a navigation bar with 'My Office' and a breadcrumb trail: 'Sites > My Office > Produits > Prise'. Below this is a sub-navigation bar with 'TABLEAU DE BORD', 'BATIMENT', 'PRODUITS', 'RÈGLES', 'PLANIFICATEUR', and 'RÉGLAGES'. The main content area is titled 'Prise' and includes a '4 month ago' update indicator and a gear icon for configuration. The 'Prise' section is divided into 'INFORMATIONS GÉNÉRALES' and 'MODEL'. Under 'INFORMATIONS GÉNÉRALES', there are fields for 'AREA MANAGER ASSOCIÉ' (AM1141 - Local technique), 'EMPLACEMENT' (Office 101), and 'NODE ID' (0xe1a5-0x00047400007e8acb). The 'Propriétés' section shows a 'SWITCH' set to 'On' and 'ACTIVE POWER' at '0.0 W', both with a '20heure(s) auparavant' label. At the bottom, there is a 'Règle de suivi d'état' section with a search filter and a table with columns 'Type', 'Device', and 'Propriétés'. The table currently shows 'Aucun résultat trouvé.' and a 'Lignes par page' indicator set to 10.


Notes :

- Dans la liste des produits disponibles, il existe des produits virtuels. Ils permettent de symboliser différentes notions, configuration, et peuvent être utilisés comme indicateurs, contrôlables à travers les règles de gestion, et permettent d'affiner les comportements d'un site ou d'améliorer des opérations de maintenance et de confort. Par exemple, un switch virtuel qui permettra de faire passer le système CVC en mode été ou hiver.

2.3.3 RÈGLE DE SUIVI D'ÉTAT

En accédant aux détails d'un produit, il est possible de créer une relation de type maître/esclave entre deux produits. Par exemple, définir un thermostat maître, qui lorsqu'un de ses paramètres est modifié, va "forcer" cette modification aux thermostats esclaves qui dépendent de lui (son mode par exemple).

Vous pouvez créer des relations entre vos produits installés. Pour ce faire, cliquez sur  dans "Règle de suivi d'état".

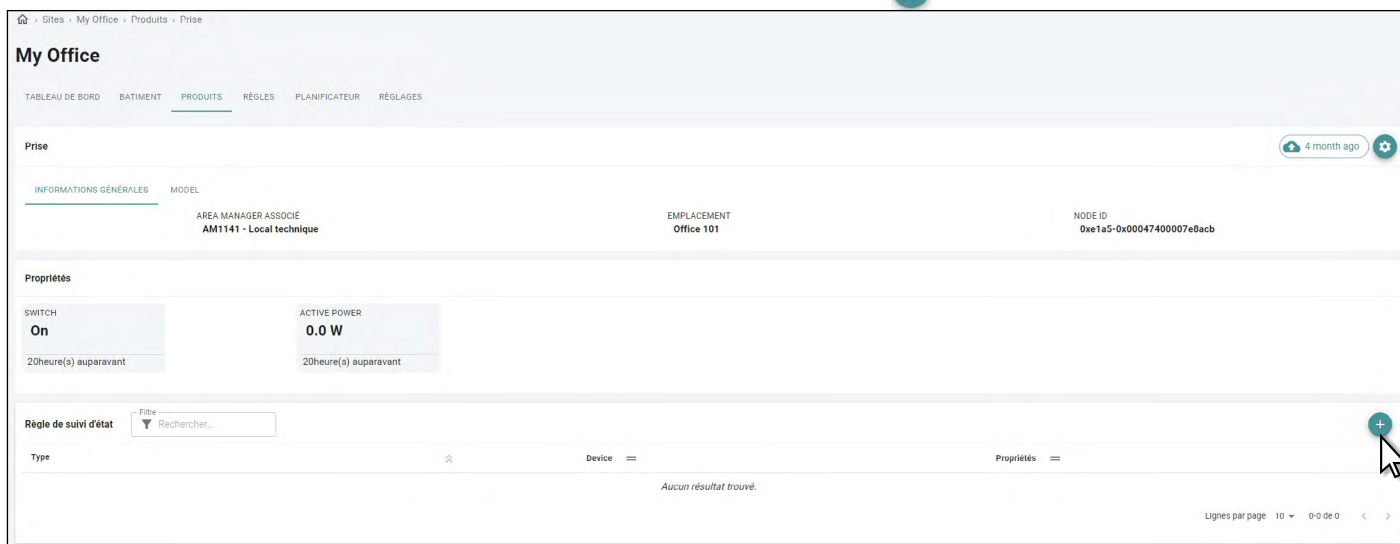

My Office

TABLEAU DE BORD | BATIMENT | PRODUITS | RÈGLES | PLANIFICATEUR | RÉGLAGES

Prise 4 month ago

INFORMATIONS GÉNÉRALES | MODEL

AREA MANAGER ASSOCIÉ: AM1141 - Local technique | EMPLACEMENT: Office 101 | NODE ID: 0xe1a5-0x00047400007e8acb

Propriétés

SWITCH: On | ACTIVE POWER: 0.0 W

Règle de suivi d'état

Aucun résultat trouvé.

Lignes par page: 10 | 0-0 de 0

Vous arrivez alors sur une page "Nouvelle relation maître" :



← RETOUR

Nouvelle relation maître

Type de relation

Maître | Est forcé par

Information générale

Device source *
Prise 2

Device ciblé
Prise

Propriétés *
1 sélectionné

ENREGISTRER LA RELATION

2.3.3 RÈGLE DE SUIVI D'ÉTAT (SUITE)

Pour cela, il y a 2 possibilités.

Choisissez le type de relation au niveau d'un produit maître ou produit esclave :




Puis une fois qu'on a cliqué sur de "Maître" ou "Produit forcé" il faut :

- Définir le produit ciblé (esclave) ou le produit source (maître),
- Sélectionner les propriétés qui vont être impactées par la relation maître/esclave.


2.4 MODIFICATION ET SUPPRESSION DES PRODUITS

Pour modifier le nom ou les propriétés d'un produit, accédez à ses détails en cliquant sur le nom de votre produit depuis l'onglet **PRODUITS**.

Puis cliquez sur pour afficher les paramètres du produit :

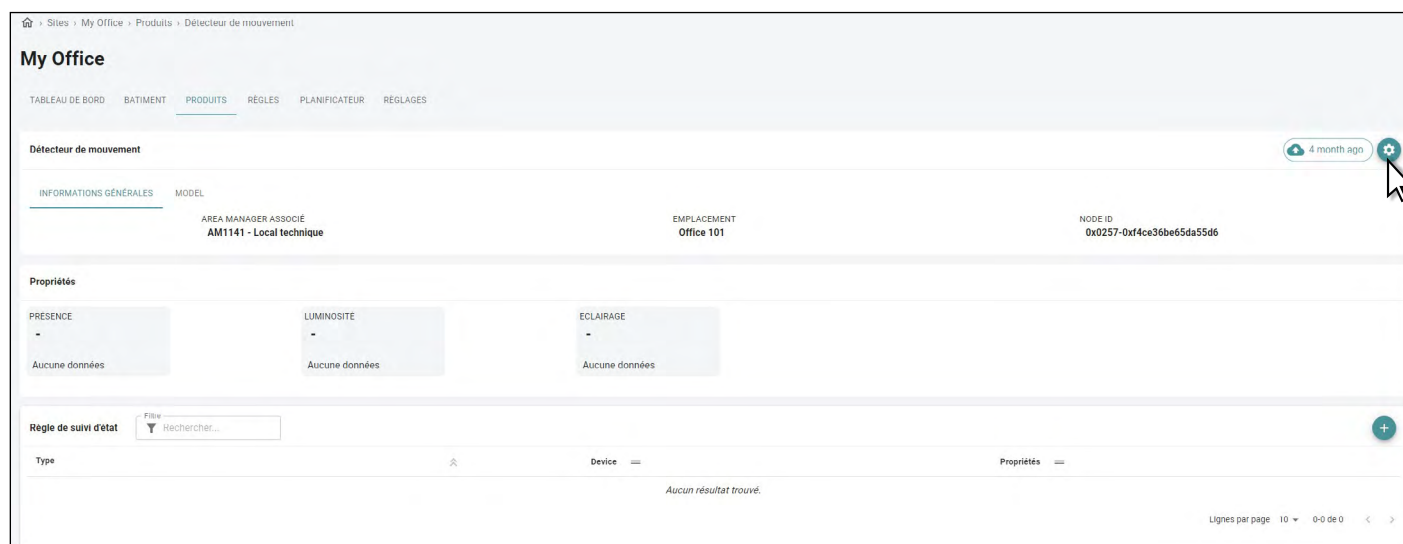

2.4 MODIFICATION ET SUPPRESSION DES PRODUITS (SUITE)

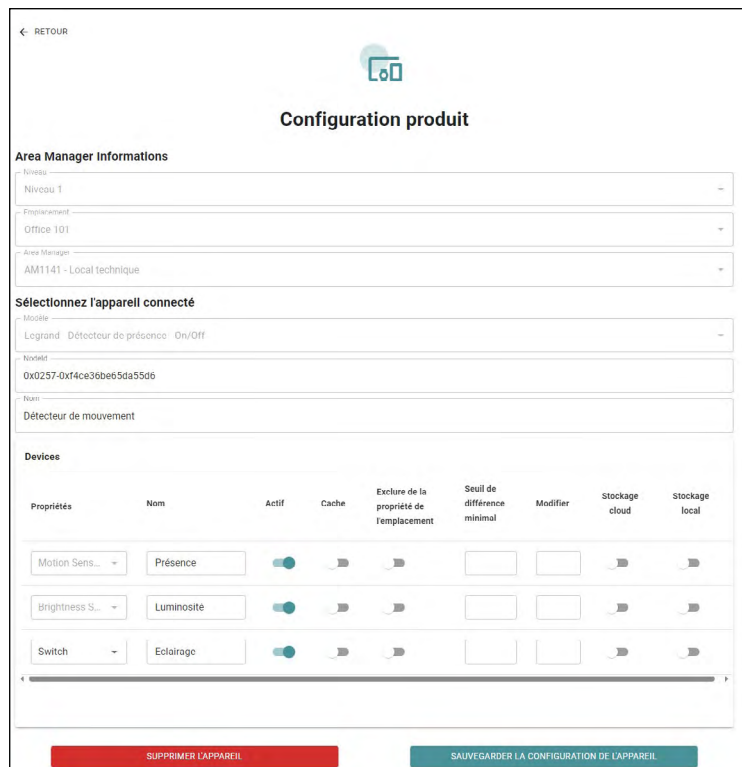

← RETOUR

Configuration produit

Area Manager Informations

Niveau
Niveau 1

Etablissement
Office 101

Area Manager
AM1141 - Local technique

Sélectionnez l'appareil connecté

Modèle
Logrand Détecteur de présence On/Off

Modèle
0x0257-0xf4ce36be65da55d6

Nom
Détecteur de mouvement

Devices

Propriétés	Nom	Actif	Cache	Exclure de la propriété de l'emplacement	Seuil de différence minimal	Modifier	Stockage cloud	Stockage local
Motion Sens...	Présence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brightness S...	Luminosité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Switch	Eclairage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUPPRIMER L'APPAREIL

SAUVEGARDER LA CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Un écran similaire à celui de la création de l'équipement vous permettra de :

- Modifier les informations générales en cliquant sur **SAUVEGARDER LA CONFIGURATION DE L'APPAREIL**
- Supprimer le produit en cliquant sur **SUPPRIMER L'APPAREIL**




Attention cette action est irréversible, vous devrez recréer l'équipement si ce n'est pas ce que vous vouliez faire (et le ré-appairer à l'Area Manager le cas échéant).

Pour les produits radio, veillez à ne pas modifier le champ node ID.

2.5 GESTION DU TABLEAU DE BORD

Le premier onglet **TABLEAU DE BORD** qui s'affiche dans les détails du site est un Tableau de bord personnalisable, sur lequel vous pouvez afficher différents widgets.

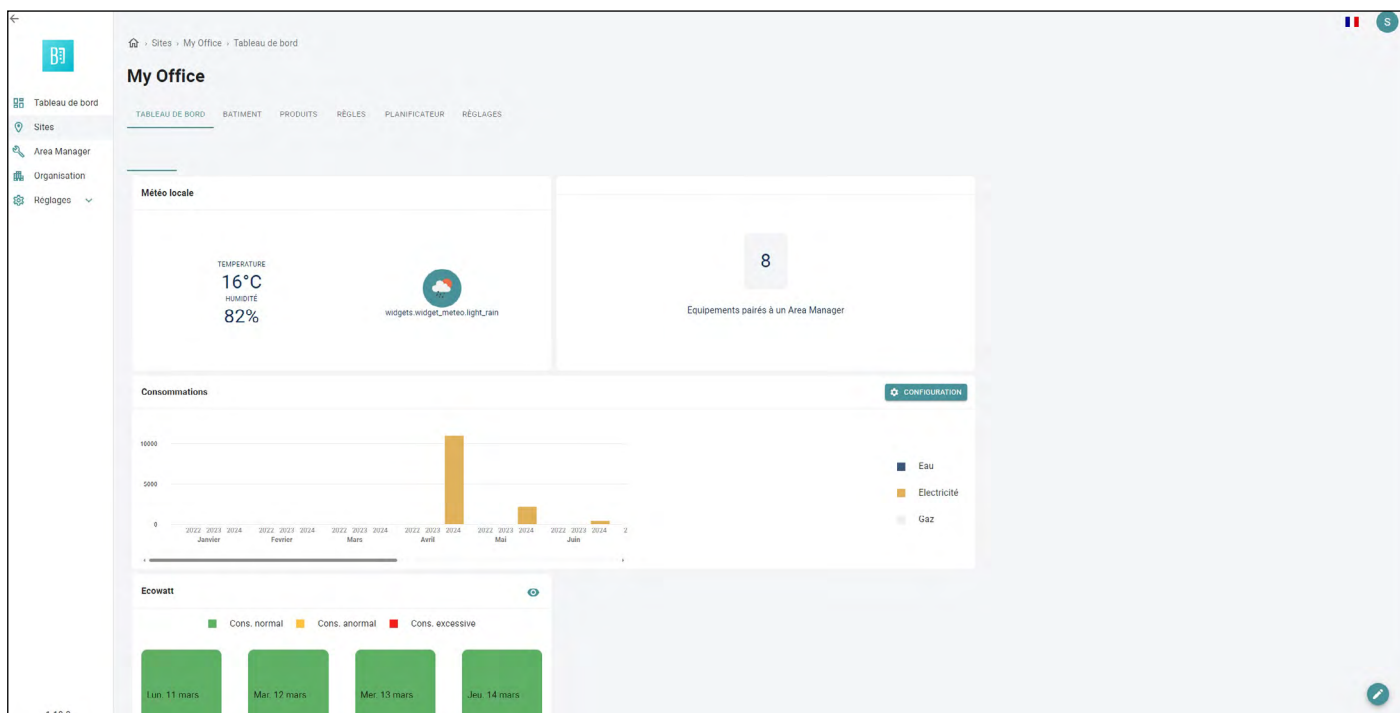

Chaque utilisateur pour chaque site possède donc son propre Tableau de bord, qui peut être organisé en différentes sections en fonction des informations pertinentes relatives à son exploitation.

Pour ajouter/supprimer/réorganiser des widgets sur le Tableau de bord, cliquez sur l'icône en bas à droite de l'écran.

Une fois que vous avez cliqué sur l'icône , vous avez différentes possibilités :

- Ajouter un widget
- Revenir en arrière
- Sauvegarder
- Annuler les changements en cours
- Déplacer/supprimer des widgets existants



- Ajouter ou modifier une section (page de widgets)


2.5 GESTION DU TABLEAU DE BORD (SUITE)

The screenshot displays the 'My Office' dashboard with a navigation menu at the top: 'TABLEAU DE BORD', 'BATIMENT', 'PRODUITS', 'RÈGLES', 'PLANIFICATEUR', and 'RÉGLAGES'. Below the menu, there are two input fields for section names: 'Général' and 'Qualité d'air'. A mouse cursor is pointing at a plus sign (+) between these fields. The dashboard contains three main widget areas: 'Météo locale' (showing 25°C and 53% humidity), 'Equipements pairés à un Area Manager' (showing the number 7), and 'Consommations' (a bar chart for water, electricity, and gas). A 'CONFIGURATION' button is visible in the top right of the 'Consommations' widget. At the bottom, there is an 'Ecowatt' widget with a legend for 'Cons. normal', 'Cons. anormal', and 'Cons. excessive', and a date range from 'Lun. 11 mars' to 'Jeu. 14 mars'. On the far right, there is a vertical toolbar with icons for '+', 'C', a checkmark, and 'X'.

Cliquez sur la nom de la section pour intégrer le widget correspondant.



Attention : veillez à bien à sauvegarder avec  en bas à droite de l'écran pour enregistrer les widgets intégrés.

Une fois le ou les widgets créés, vous devez maintenant les configurer en cliquant sur  CONFIGURATION.

La configuration sera propre à chaque widget.

3. GESTION DES AREA MANAGER

3.1 ENREGISTREMENT DES AREA MANAGER


Chaque Area Manager physique possède un numéro d'identification unique ainsi qu'une clé propriétaire. En tant qu'intégrateur, vous allez être amené à manipuler potentiellement un grand nombre d'Area Manager, et vous ne saurez pas toujours lequel sera physiquement installé à quel endroit dès leur réception.

La première étape va consister à déclarer chaque Area Manager en votre possession en renseignant son numéro d'identification et sa clé propriétaire afin de l'activer. Pour se faire, deux façons sont possibles :

- depuis l'application mobile voir section *Mise en place de l'Area Manager*
- depuis le portail, dans l'onglet **Area manager** dans le menu à gauche, puis cliquez sur .


Renseignez le numéro d'identification et la clé propriétaire qui vous ont été communiqués à la réception de votre Area Manager puis cliquez sur .

Étiquette située sous le produit :

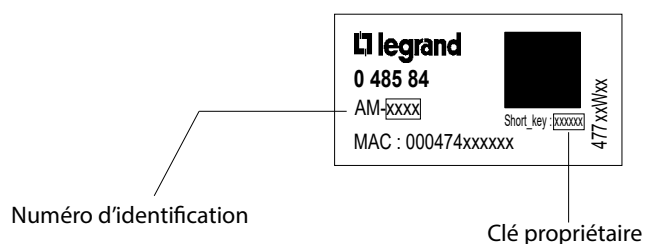

3.2 AFFECTATION/DÉSFFECTATION AU SITE


Votre Area Manager apparaît dans la liste des Area Manager que vous possédez. Il n'est encore affecté à aucun site, ni lié à aucun Area Manager virtuel d'un site. Si l'enregistrement a été fait depuis l'application, celle-ci demandera automatiquement de l'affecter à votre site.

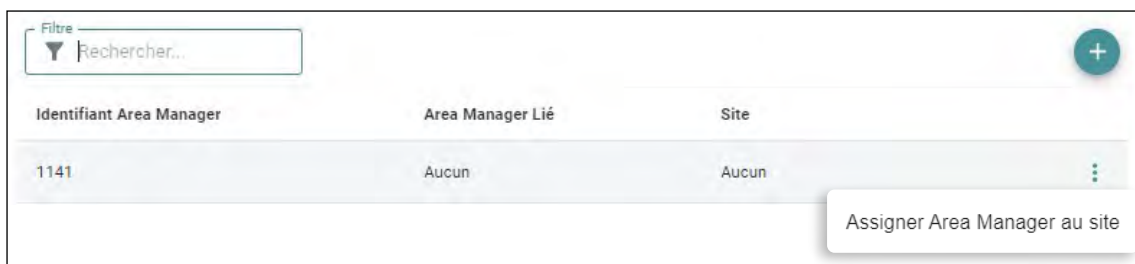

Cliquez sur **Assigner Area Manager au site** afin d'affecter votre Area Manager à un site.

L'Area Manager sélectionné sera affecté à un site, il sera ensuite nécessaire d'utiliser l'application mobile Building + Manager pour établir la connexion entre l'Area Manager et le portail Building Manager (voir *section Mise en place de l'Area Manager*).

Pour désaffecter un Area Manager d'un site, et pouvoir le réaffecter à un autre site, cliquez simplement sur le nom du site affecté. Un écran s'ouvrira pour la désaffectation.

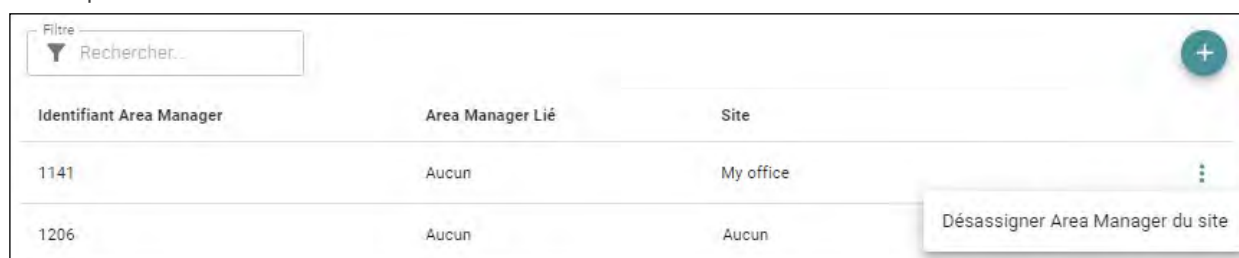

Cochez la case **Je sais ce que je fais** puis cliquez sur le bouton **DÉSASSIGNER AREA MANAGER**.

Votre Area Manager ne sera plus lié à un site et vous pourrez l'assigner à un nouveau site.


4. AREA MANAGER

4.1 MISE EN PLACE DE L'AREA MANAGER

Etape 1 :

Alimentez l'Area Manager :

Exemples d'états :

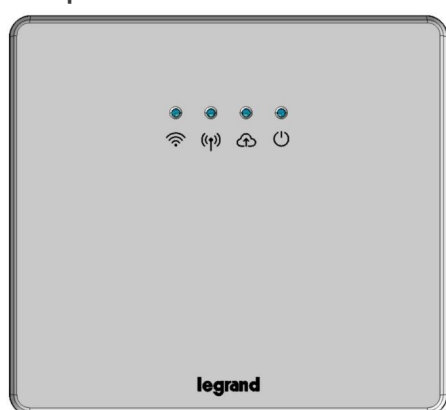

• Opérationnel mais non connecté, fonctionne en local.



• Opérationnel et connecté.



La LED passe au vert quand le système d'exploitation de l'Area Manager est démarré

La LED passe au vert quand l'Area Manager est connecté au Cloud

La LED passe au vert quand les protocoles radio sont actifs (Zigbee et Z-Wave)

La LED passe au vert quand le point d'accès Wi-Fi est actif

Attention, avant de débuter, s'assurer que les LED et soient vertes et que la LED soit allumée (verte ou rouge).

Etape 2 :

Installez l'application mobile **Building + Manager** depuis l'App Store ou le Play Store sur le téléphone.



Etape 3 :

Démarrez l'application mobile.

S'authentifier avec vos accès Legrand.


Une fois sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur .

4.1 MISE EN PLACE DE L'AREA MANAGER (SUITE)

Etape 4 : Enregistrement et affectation d'un Area Manager (optionnel)



Cliquez sur Enregistrer un Area Manager.

Scannez le QR code présent à l'arrière du produit.

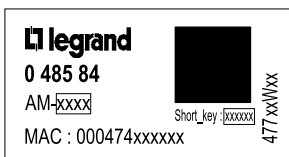



Un message vous demandera si vous souhaitez affecter un site pour continuer l'installation.

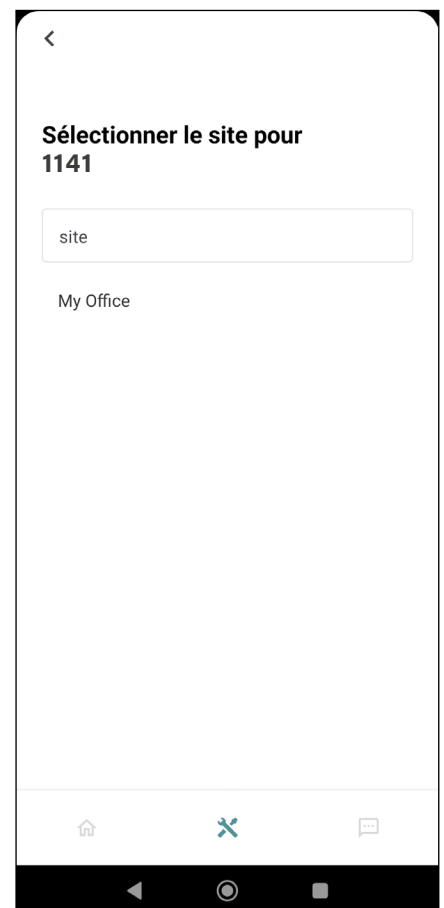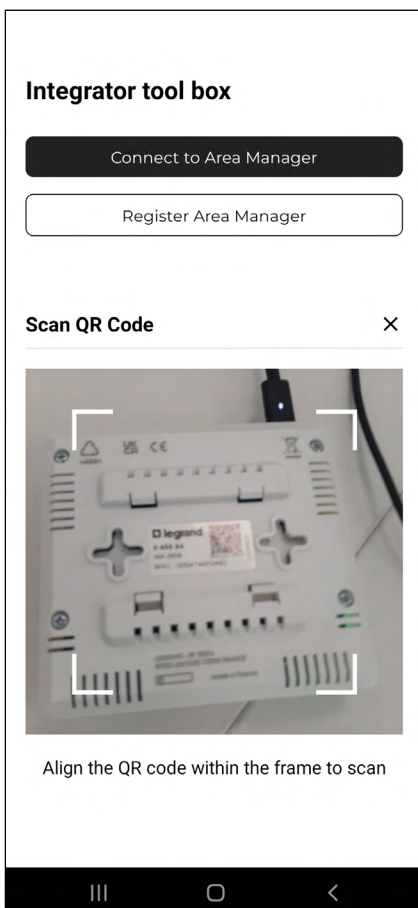
Cliquez sur Oui pour sélectionner le site sur lequel sera affecté l'Area Manager.



Etape 5 :

Une fois opérationnel, appuyez 2 fois en l'espace d'une seconde sur  situé à l'avant de votre Area Manager.

La LED  passe en rouge. Patientez quelques secondes pendant l'activation du Wi-Fi. La LED passe en vert quand le point d'accès est opérationnel.

Le point d'accès doit apparaître dans vos réseaux Wi-Fi sous l'intitulé est "**Legrand-AM-XXXX**" (AM-XXXX indique l'identifiant de l'Area Manager). La clé de sécurité est accessible sur le portail Building Manager dans l'onglet  **Area manager** et en cliquant sur l'automate concerné.

4.1 MISE EN PLACE DE L'AREA MANAGER (SUITE)

Etape 6 :

Connectez-vous au réseau Wi-Fi Legrand.

Cliquez sur Connecter à l'Area Manager.

Renseignez l'ID de votre Area Manager : le mot de passe MQTT ainsi que le mot de passe Wi-Fi se rempliront automatiquement si votre Area Manager est enregistré, et si votre téléphone est connecté à Internet.

Si un message d'erreur s'affiche, il est potentiellement nécessaire de désactiver les données mobiles 4G.


En cas de besoin, la clé de sécurité et le mot de passe sont accessibles dans l'onglet **Area manager** et en cliquant sur l'automate concerné.

Cliquez sur connecter.

4.1 MISE EN PLACE DE L'AREA MANAGER (SUITE)



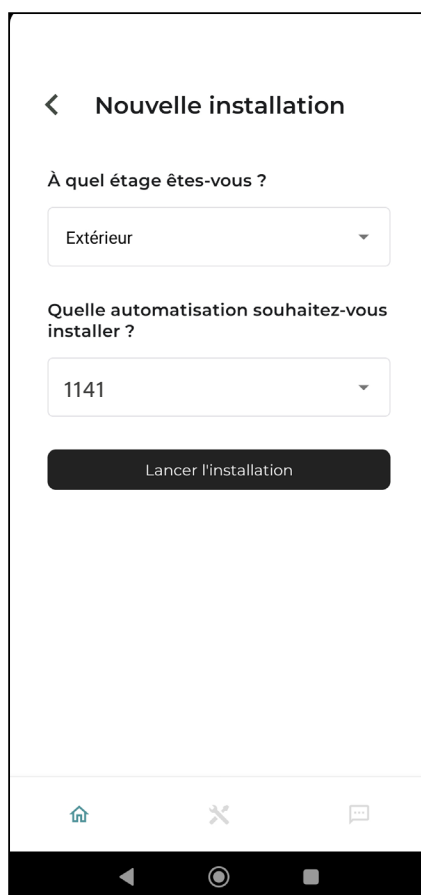

Lors de la première connexion à l'Area Manager, il vous sera demandé de commencer l'installation.

- Cliquez sur **Démarrer l'installation** et définissez dans le cas où l'application vous demande, si votre produit est connecté en Ethernet ou en Wi-Fi.
- Choisissez l'emplacement et l'Area Manager préalablement définis dans le portail auquel correspond le produit, puis cliquez sur **Lancer l'installation**.




4.2 GÉNÉRALITÉS DE L'AREA MANAGER


Depuis  en haut à droite de l'écran, 4 réglages sont possibles :

-  Réseau : permet la modification des paramètres réseau
-  Vérifier la connectivité : permet de vérifier la connexion cloud
-  Synchroniser : permet de synchroniser l'Area Manager aux configurations du portail Building Manager
-  Réinitialisation : permet le retour aux paramètres d'usine d'usine

Après l'installation de l'Area Manager, vous accédez à la vue générale de l'Area Manager. Si vous avez le message "Pas de données" :

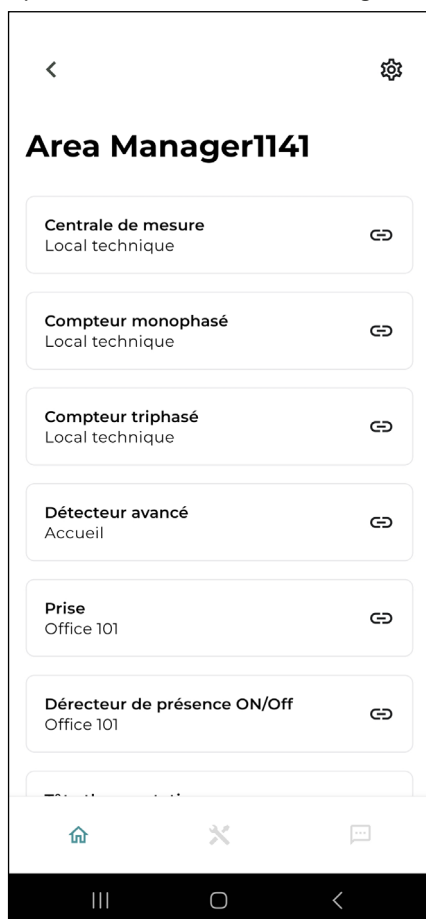

Dès qu'une action est effectuée dans le portail Building Manager, telle qu'une modification de la structure du site, la création/modification/suppression d'un produit, la création d'une règle de gestion ou d'économie d'énergie, **une synchronisation de l'Area Manager sera nécessaire afin que les modifications soient prises en compte**. Cette manipulation permet également d'assurer que la logique de fonctionnement soit chargée en local dans l'Area Manager et assurer le bon fonctionnement du bâtiment même en cas de perte momentanée du réseau internet.

Cette action peut être réalisée soit directement depuis l'application en cliquant sur le bouton  de la vue globale, soit poussée depuis le portail.

4.2 GÉNÉRALITÉS DE L'AREA MANAGER (SUITE)

Dans le cas où il serait nécessaire de changer complètement un Area Manager de site, ou en cas de dernier recours face à un problème technique, il y a la possibilité de remettre votre Area Manager dans ses paramètres d'usine.




Attention : Cette action est irréversible, et supprimera absolument tout ce qui a été paramétré sur l'Area Manager (site, produits, règles, ...) Il sera vierge de toute information. N'effectuez cette manipulation que si vous êtes absolument certain de ce que vous faites.

La bonne pratique veut qu'un dépairing physique des produits Z-wave et ZigBee soit effectué avant la réinitialisation d'usine.

Procédure

Étape 1 :

Cliquez sur  et sur le menu "réinitialisation d'usine".



Do you really want to factory reset this Area Manager?
This action will be irreversible.

Reset this Area Manager

Don't factory reset

Un écran vous demandera de confirmer l'action.

Étape 2 :

Une fois l'action confirmée, ne rien toucher et **attendre 3 min** que l'Area Manager se reconfigure automatiquement.



Attention :


Même si un message "Factory reset success. please reboot the automation" apparaît à l'écran, veuillez quand même attendre 3 min ! Puis redémarrez...


Étape 3 :

Débranchez et rebranchez l'Area Manager et attendez que le cycle de redémarrage de l'Area Manager soit terminé.

Étape 4 :

Se rendre sur le portail et allez dans l'onglet  **Area manager**.


Vérifiez qu'au niveau de la colonne "Area Manager lié", la valeur "Aucun" soit affichée (le factory reset a bien fonctionné). Si vous souhaitez l'associer à un autre site, il sera nécessaire de retirer l'Area Manager de celui-ci en cliquant sur  et désassigner cet Area Manager du site).

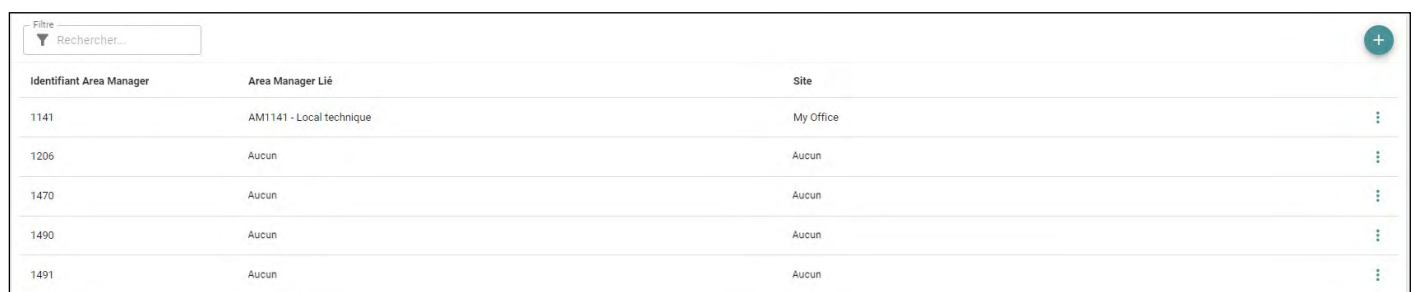


Identifiant Area Manager	Area Manager Lié	Site	
1141	AM1141 - Local technique	My Office	⋮
1206	Aucun	Aucun	⋮
1470	Aucun	Aucun	⋮
1490	Aucun	Aucun	⋮
1491	Aucun	Aucun	⋮

4.3 INCLUSION/EXCLUSION DES PRODUITS


Sélectionnez et cliquez un équipement non pairé, cela passera votre Area Manager en mode inclusion de produit (pour les produits Modbus, ignorer cette étape) :

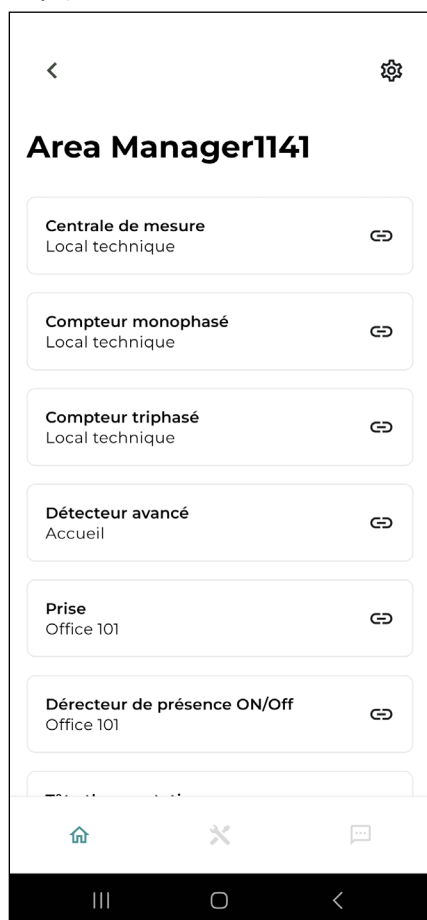


Ensuite, activez le mode pairing sur l'équipement physique (se référer à la notice du produit concerné).

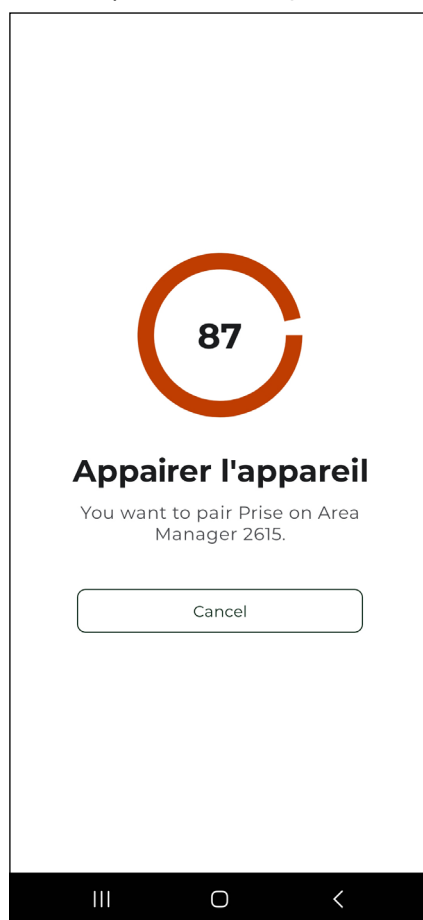

Au bout de quelques secondes, un message vous indiquera que l'appairage s'est déroulé avec succès.

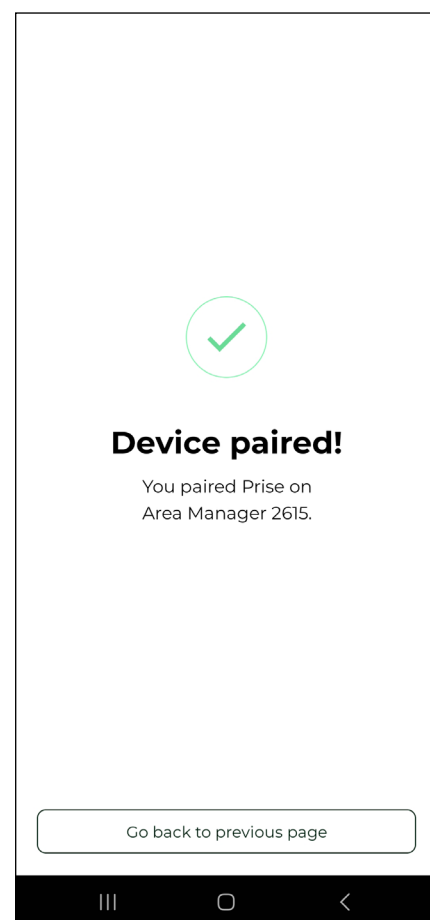

L'icône  passera de rouge à noir.

Pour dépaier, cliquez sur le produit. L'icône  passera de noir à rouge.

4.4 SYNCHRONISATION D'UN AREA MANAGER SUR LE PORTAIL

- Synchronisation d'un seul Area Manager, il suffit de :
- Aller dans l'onglet **PRODUITS**
- Accéder aux détails de l'Area Manager en cliquant sur la ligne correspondante.

My Office

TABLEROU DE BORD BÂTIMENT **PRODUITS** RÉGLES PLANIFICATEUR RÉGLAGES

Produit Lieu Propriétés

Produit	Lieu	Propriétés
AM1141 - Local technique	Local technique	
Détecteur avancé	Accueil	304.0 Lux 23.4 °C 49.0 % Motion On 1877.0 ppm 2658.0 ppb 56.0 0 4.40000009536743 81 %
Thermostat	Accueil	24.0 °C 53.0 % 19.00 °C Low
Centrale de mesure	Local technique	
Compteur monophasé	Local technique	
Compteur triphasé	Local technique	
Relai modbus	Local technique	
Détecteur de mouvement	Office 101	
Prise	Office 101	On 0.0 W

Lignes par page 100 1-9 de 9

Une fois sur la page de détails de l'Area Manager, cliquez sur l'icône en haut à droite de la page pour synchroniser :

My Office

TABLEROU DE BORD BÂTIMENT **PRODUITS** RÉGLES PLANIFICATEUR RÉGLAGES

AM1141 - Local technique

INFORMATIONS GÉNÉRALES INFORMATIONS DE L'APPAREIL

AREA MANAGER ASSOCIÉ 1141

EMPLACEMENT Local technique

DERNIERE APPARITION 1 minute(s) auparavant

Devices

Produit Lieu Propriétés

Produit	Lieu	Propriétés
Centrale de mesure	Local technique	
Compteur monophasé	Local technique	
Relai modbus	Local technique	
Compteur triphasé	Local technique	
Détecteur avancé	Accueil	304.0 Lux 23.4 °C 49.0 % Motion On 1877.0 ppm 2658.0 ppb 56.0 0 4.40000009536743 81 %
Thermostat	Accueil	24.0 °C 53.0 % 19.00 °C Low
Détecteur de mouvement	Office 101	
Prise	Office 101	On 0.0 W

Règles

Nom	Statut	Declenché la dernière fois
Mode confort CVC	en	Aucune données


Souscriptions

Type	Area Manager	Device / Lieu	Propriétés
			Aucun résultat trouvé

5. SOUSCRIPTION

5.1 PRODUITS

Dans certains cas, il peut être nécessaire de pouvoir récupérer des paramètres de produits liés à un Area Manager afin de les utiliser dans une règle (dans une condition ou sous-condition) qui impacteront la commande d'un ou plusieurs autres produits liés à un autre Area Manager.

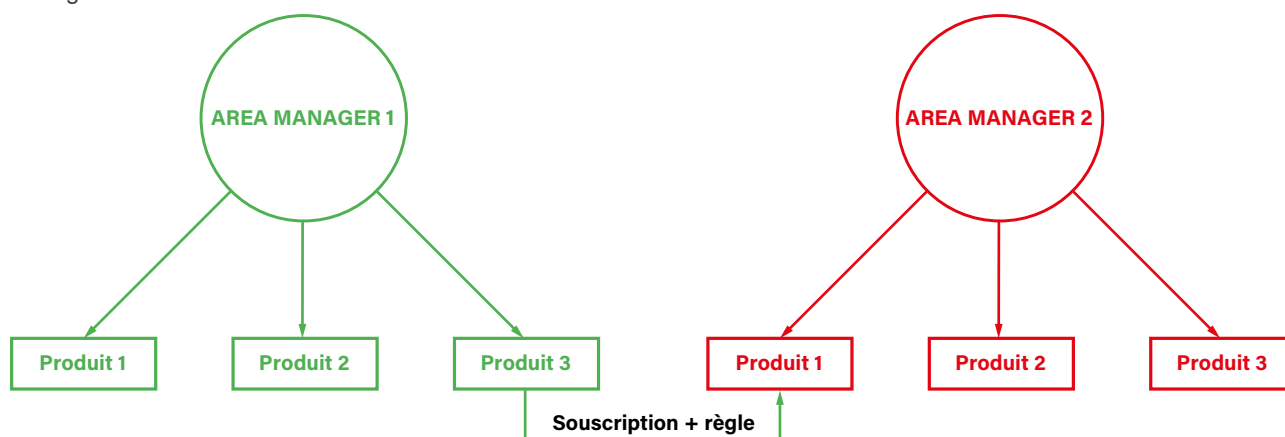

Ici, nous voulons qu'un paramètre du produit 3 (Hvac_mode d'un thermostat) lié à l'Area Manager 1 commande le changement d'un paramètre du produit 1 (commande d'un switch) lié à l'Area Manager 2.

Pour cela :

- Créez depuis l'Area Manager 2 une souscription au paramètre du produit 3 lié à l'Area Manager 1 ;

- 1) Cliquez sur l'onglet **PRODUITS**
- 2) Cliquez sur la ligne de l'Area Manager 2,
Le détails de l'Area Manager 2 apparaît :

AMI1141 - Local technique

INFORMATIONS GÉNÉRALES | INFORMATIONS DE L'APPAREIL

AREA MANAGER ASSOCIÉ: 1141 | EMPLACEMENT: Local technique | DERNIERE APPARITION: 1 minute(s) auparavant

Produit	Lieu	Propriétés
Centrale de mesure	Local technique	[Propriétés]
Compteur monophasé	Local technique	[Propriétés]
Relai modbus	Local technique	[Propriétés]
Compteur triphasé	Local technique	[Propriétés]
Détecteur avance	Accueil	269.0 Lux, 23.9°C, 49.0%, Motion, On, 1866.0 ppm, 2728.0 ppb, 55.0, 0, 4.40000009536743, 125%
Thermostat	Accueil	24.0°C, 53.0%, 19.00°C, Low
Détecteur de mouvement	Office 101	[Propriétés]
Prise	Office 101	On, 0.0 W

Règles | Souscriptions


Mode confort CVC | Statut: ON | Déclenché la dernière fois: Aucune données | Non gérée par le planning

Souscriptions: Aucun résultat trouvé.


5.1 PRODUITS (SUITE)

3) Cliquez ensuite sur  à côté de "Souscription" :



- **Etage** : sélectionnez le niveau où se situe le produit à souscrire,
- **Area Manager** : sélectionnez l'Area Manager auquel le produit à souscrire est lié,
- **Produit** : sélectionnez le produit auquel souscrire,
- **Propriétés** : sélectionnez le ou les paramètres auxquels souscrire. Les paramètres dépendront du produit souscrit,
- Cliquez sur  pour valider la souscription.


Vous aurez une vue des souscriptions actives dans la section de droite du détail de l'Area Manager "Souscription".

Souscriptions		Filtre		Rechercher...			
Type	⌵	Area Manager	=	Device / Lieu	=	Propriétés	=
Devices	⌵						
(1)	⌵						
	>	Area Manager - 1563		Mutil broadcast test		Eclairage	Présence

Cette étape de souscription terminée, nous allons pouvoir maintenant utiliser le paramètre du produit auquel nous avons souscrit dans une règle en tant que condition ou sous-condition.

5.2 EMBACEMENTS

Dans certains cas, il peut être nécessaire de pouvoir récupérer des propriétés d'emplacement liées à un Area Manager afin de les utiliser dans une règle associée à un autre Area Manager.

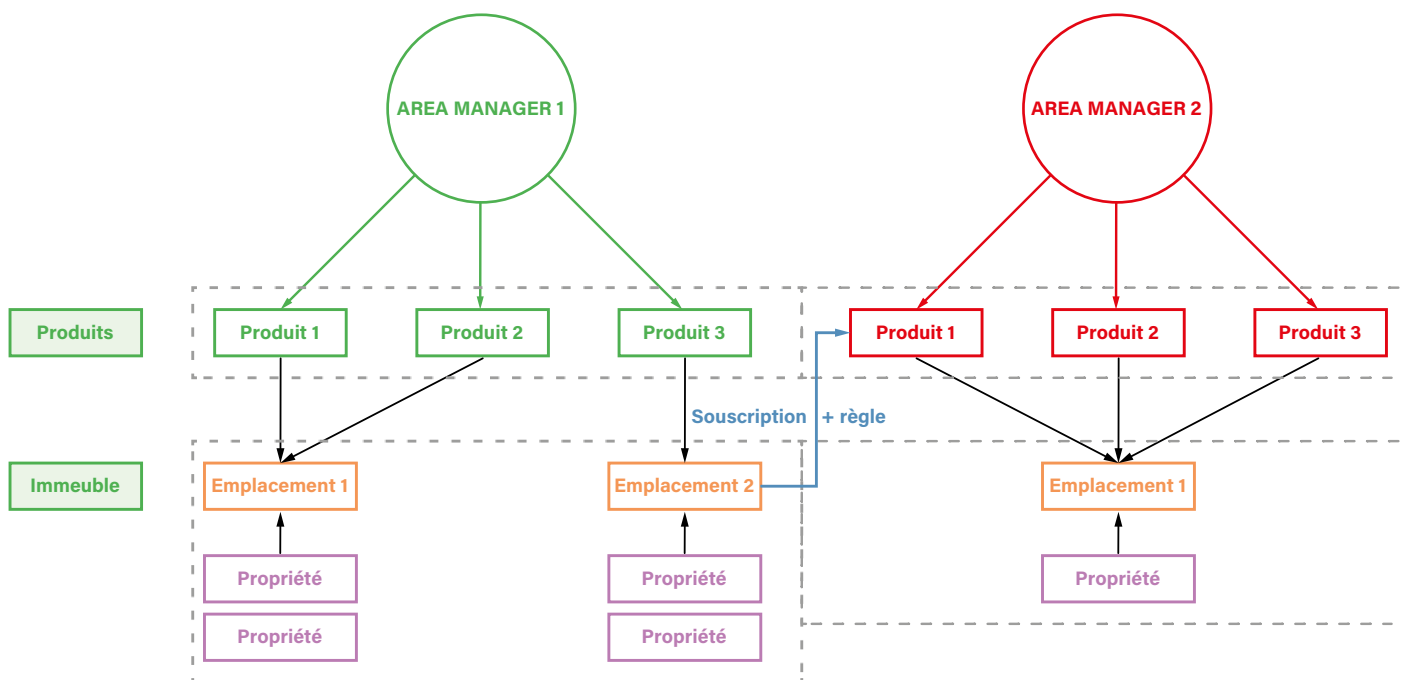

Ici, nous voulons que la propriété 1 de l'emplacement 2 liée à l'Area Manager 1 commande le changement de la propriété du produit 1 liée à l'Area Manager 2.

Pour cela :

- Créez depuis l'Area Manager 2 une souscription d'emplacement 1 liée à l'Area Manager 1 ;
 - 1) Cliquez sur l'onglet **PRODUITS**
 - 2) Cliquez sur la ligne de l'Area Manager 2, Le détail de l'Area Manager 2 apparaît.
 - 3) Cliquez ensuite sur **+** à côté de "Souscription" :

← RETOUR

Nouvelle souscription

Type de souscription

Produit Emplacement

Information générale

Niveau*

Emplacement*

ENREGISTRER LA SOUSCRIPTION

5.2 EMBLEMENTS (SUITE)

- **Etage** : sélectionnez l'étage,
- **Emplacement** : sélectionnez l'emplacement auquel souscrire,
- Cliquez sur **ENREGISTRER LA SUBSCRIPTION**.

Par défaut, en souscrivant à l'emplacement, nous aurons accès à toutes les propriétés de l'emplacement.

Vous aurez une vue des souscriptions actives dans la section de droite du détail de l'Area Manager "Souscription".

Cette étape de souscription terminée, nous allons pouvoir maintenant utiliser la propriété de l'emplacement à laquelle nous avons souscrit dans une règle en tant que condition ou sous-condition.

Une fois la règle créée :

- 1) Cliquez sur l'onglet **PRODUITS**
- 2) Cliquez sur la ligne souhaitée à côté de l'Area Manager 2,
- 3) Cliquez sur **+**
- 4) Sélectionnez la règle précédemment créée (voir section Affectation d'une règle simple)
- 5) Sélectionnez l'opérateur d'emplacement souscrite, puis "OK".
- 6) Sélectionnez la commande de déclenchement de produit puis "OK".
- 7) Validez la règle puis synchronisez l'Area Manager en cliquant sur **+**.

6. GESTION DES RÈGLES

6.1 CRÉATION D'UN MODÈLE DE RÈGLES

Un modèle de règles est un modèle commun, qui pourra être utilisé et affecté à plusieurs sites. Pour y accéder, il suffit de se rendre depuis le menu principal de l'espace intégrateur dans **RÉGLAGES** puis **Modèles de règle**

The screenshot displays the 'Modèles de règle' (Rule Templates) page. The breadcrumb navigation shows 'Réglages > Rule templates'. The page title is 'Modèles de règle'. A search bar with the placeholder 'Rechercher...' is at the top. Below it is a table of rule templates. The table has three columns: 'Nom', 'Property Location', and 'Operand'. The templates listed are:

- Présence -> Sw On
- Setpoint Limitations
- No motion = Temperature Setpoint Reduction
- Motion = Temperature Setpoint Confort
- Opened window = HVAC Off (Office)
- Closed window = restore HVAC mode (Office)
- Opened window = HVAC Off (Meeting Room)
- Closed window = restore HVAC mode (Meeting Room)
- Lighting circuit On

At the bottom right, there is a pagination control showing 'Lignes par page 10' and '1-10 de 17'.

6.1 CRÉATION D'UN MODÈLE DE RÈGLES (SUITE)

On retrouve ici tous les modèles que vous aurez créés et qui seront utilisables sur les différents sites clients. Il s'agit de votre bibliothèque de règles.

Cliquez sur en haut à droite de l'écran pour créer un nouveau modèle.

Modèle de règles

Informations principales

Nom*

Description

Règle activée

Règle de formule

Ici, créez la formule de votre règle. Toutes les conditions, sous-conditions et règles peuvent être glissées et déplacées.
Exemple : Si (le capteur de contact de la fenêtre) (est égal à) {ouvert} ALORS réglez le {mode CVC} sur {off}.

Si Tous les conditions suivantes sont vraies:

Sélectionnez Un Opérande →
Sélectionnez Un Opérateur →
Sélectionnez Un Opérande →
⋮

Alors, exécuter les commandes suivantes:

Définir La Commande
⋮

+ AJOUTER UNE COMMANDE

Un pop-up de création s'ouvre, vous permettant de :

1. Renseigner le nom du modèle
2. Écrire une description
3. Définir la logique de votre règle.

Le nom sera modifiable par la suite lors de l'affectation au site, il est donc conseillé d'être le plus générique possible.

Voici différents exemples :

- Fenêtre Ouverte – Arrêt CVC (règle permettant de couper le système de CVC lorsqu'une fenêtre est ouverte),
- Fenêtre Refermée – Restart CVC (règle permettant de remettre le système de CVC dans le mode dans lequel il était avant que la fenêtre soit ouverte).

Lors de l'affectation sur un site, on pourra personnaliser le nom de la règle en écrivant par exemple :

- Fenêtre Ouverte – Arrêt CVC | Salle Formation
- Fenêtre Ouverte – Arrêt CVC | Bureau direction


Ce qui permettra plus facilement d'identifier l'emplacement ou la règle sera appliquée.

6.1.1 LA STRUCTURE EN GÉNÉRAL

La structure se définit par une succession de conditions, suivie d'une succession de commandes à déclencher si les conditions sont vraies.

Au niveau des conditions, on a la possibilité de :

- Passer les conditions en "ET/TOUS" (toutes les conditions doivent être vraies),
- Passer les conditions en "OU/L'UN D'ENTRE EUX" (une seule condition doit être vraie),
- Ajouter/supprimer des conditions,
- Ajouter des sous conditions,
- Remonter ou abaisser les conditions pour modifier l'ordre logique (hiérarchisation).

Pour ajouter une condition ou sous condition, cliquez sur  :

Modèle de règles

Informations principales

Nom *

Description

Règle activée

Règle de formule

Ici, créez la formule de votre règle. Toutes les conditions, sous-conditions et règles peuvent être glissées et déplacées.
Exemple : Si (le capteur de contact de la fenêtre) (est égal à) (ouvert) ALORS réglez le (mode CVC) sur (off).

Si **Tous** les conditions suivantes sont vraies:

Sélectionnez Un Opérande → Sélectionnez Un Opérateur → Sélectionnez Un Opérande →

Alors, exécutez les commandes suivantes:

Définir La Commande

+ AJOUTER UNE COMMANDE

Ajouter une condition
Ajouter une sous condition

6.1.1 LA STRUCTURE EN GÉNÉRAL (SUITE)

En cliquant sur les entêtes de condition ou sous condition, vous pouvez modifier l'opérateur de condition (ET/OU), et ce à n'importe quel niveau de la hiérarchie d'enchaînement logique :

6.1.2 DÉFINIR LE TYPE D'OPÉRANDE

Une fois la logique combinatoire mise en place, une sélection d'opérandes et d'opérateurs logiques vous permet de mettre en place vos différentes conditions à vérifier. Pour commencer, cliquez sur **Sélectionnez un opérande** dans l'une de vos lignes.

On a la possibilité de travailler avec :


- Un produit,
- Une propriété de l'emplacement,
- Une notion de date et heure,
- Cliquez sur **VALIDEZ LA COMMANDE**.

6.1.2 DÉFINIR LE TYPE D'OPÉRANDE (SUITE)

• **Produit**

Vous retrouvez ici toutes les propriétés des produits de l'écosystème :

- HVAC Setpoint Cooling
- Switch
- Température sensor
- Windows contact sensor
- Etc..

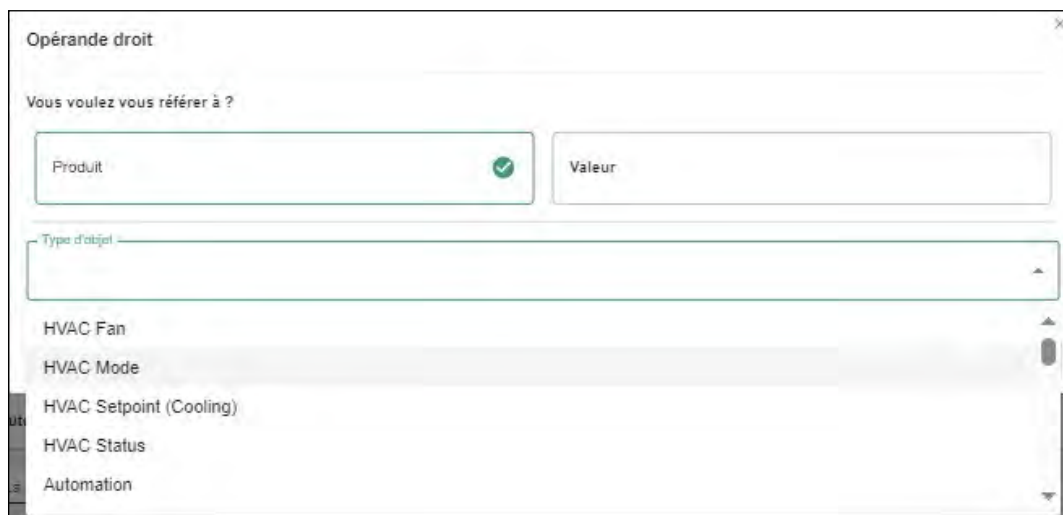

- **Produit** : comparer la valeur d'une propriété d'un produit A avec la même propriété d'un produit B,
- **Valeur** : vérifier l'état/la valeur d'une propriété de produit en particulier.

Exemple :

Pour vérifier si l'état d'une fenêtre est égal à ouverte :

- Dans le premier carré Opérande (à gauche), sélectionner Type d'objet -> Window contact sensor,
- Dans l'opérateur "Égal", voir la partie opérateur,
- Dans le 3ème carré, opérande de droite, sélectionner Valeur -> Open.

• **Propriété de l'emplacement**

Vous retrouvez ici toutes les propriétés des emplacements de l'écosystème :

- Occupé
- Porte ouverte
- Fenêtre ouverte
- Etc.

On va pouvoir vérifier l'état/la valeur d'une propriété d'un emplacement.

6.1.2 DÉFINIR LE TYPE D'OPÉRANDE (SUITE)

Exemple :

Pour vérifier si au moins une fenêtre est ouverte dans l'emplacement :

- Dans le premier carré "Opérande" (à gauche), sélectionner sélectionner Propriété de l'emplacement → Window open,
- Dans l' "Opérateur", sélectionner la valeur "Égal" (voir la partie Opérateurs),
- Dans le 3ème carré, "Opérande" de droite, sélectionner Valeur → Oui.

Pour rappel, en travaillant sur une propriété de l'emplacement, à partir du moment où l'on a une fenêtre ouverte, alors la propriété de l'emplacement est vraie. En revanche pour vérifier qu'elles soient fermées, il faut que toutes les fenêtres associées à l'emplacement soient fermées.

▪ **Date & Heure**

Pour créer des conditions de type horaire, on peut travailler directement sur une notion de temps afin de créer une programmation horaire.

Dans l'opérande de droite, sélectionner si on travaille sur des minutes, heures, jours, année, mois... Et insérer les bonnes informations.

Exemple :

Vérifier une condition s'il est plus de 19h :

- Dans le premier carré opérande (à gauche), il suffit de cliquer sur Date & heure
- Sélectionner l'opérateur (>, = ou <)
- Dans l'opérande de droite, sélectionner temps avec comme valeur 19:00 (hh:mm).

Note :

Pour une planification de règles plus complexe, il conviendra d'utiliser le planificateur (voir section Planificateur de règles).

6.1.3 DÉFINIR L'OPÉRATEUR

Une fois le premier "opérande" choisi, cliquer sur "Sélectionner un opérateur" pour choisir le comparateur :

▪ **Les opérateurs classiques**

On peut choisir dans la liste les différents opérateurs logiques classiques :

- Égal,
- Différent,
- Supérieur,
- Inférieur,
- Supérieur ou égal,
- Inférieur ou égal.

6.1.3 DÉFINIR L'OPÉRATEUR (SUITE)

Pour chacun des opérateurs classiques, des options supplémentaires vous permettront d'inclure une certaine notion de temps :

Sélectionnez un opérateur

Choisir un opérateur

Egal (=) ✓	Non égal (≠)	Plus grand (>)	Plus petit (<)
Plus grand ou égal (> or =)	Plus petit ou égal (< or =)	Modifié au moins N fois	Modifié maximum N fois

Inclus passés

2 secondes

Durée de validité minimale

4 secondes


RÉINITIALISER VALIDEZ L'OPÉRATEUR

L'option "Inclus passés" :

Permet de vérifier si la condition a été vraie pendant les x dernières secondes.

Exemple : Est-ce que l'open space a été occupé pendant les 180 dernières secondes ?

- Mettre l'opérande de gauche en produit → Type d'objets → Motion sensor,
- Mettre l'opérateur à "Égal" et insérer "60" au niveau de "Inclus passés",
- Mettre l'opérande de droite à Valeur → Motion.

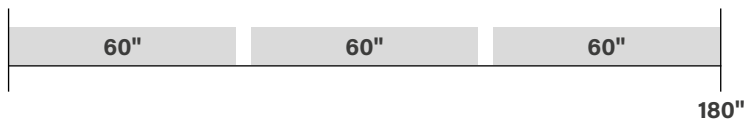

L'option "Durée de validité minimale" :

Permet de vérifier si la valeur du produit est restée la même pendant x secondes.

Exemple : Est-ce que les fenêtres sont ouvertes depuis plus de 30 secondes ?

- Mettre opérande de gauche en zone ou produit → Type d'objets → Window contact sensor,
- Mettre l'opérateur à "Égal" et insérer "30" au niveau de "Durée de validité minimale",
- Mettre l'opérande de droite à Valeur → Open.



6.1.3 DÉFINIR L'OPÉRATEUR (SUITE)

▪ Les opérateurs spécifiques

On peut également choisir 2 notions plus spécifiques :

Modifié au moins N fois :

C'est à dire vérifier si une propriété a changé au moins N fois dans les x dernières secondes / heures sélectionnées.

- Pour définir le "x", cliquez sur l'opérateur "Modifié au moins N fois", cochez la case "Personnalisée" et insérez le temps désiré,
- Cliquez sur **VALIDEZ L'OPÉRATEUR**,

Sélectionnez un opérateur ×

Choisir un opérateur

Egal (=)	Non égal (≠)	Plus grand (>)	Plus petit (<)
Plus grand ou égal (> or =)	Plus petit ou égal (< or =)	Modifié au moins N fois <input checked="" type="checkbox"/>	Modifié maximum N fois

Inclus les commencements passés

Au déclencheur de règle précédent
 Personnalisée

Inclus passés secondes

RÉINITIALISER
VALIDEZ L'OPÉRATEUR

- Dans l'opérande de droite, définir le "N".

Note :

On peut également vérifier si une propriété de produit à changer, par exemple une fenêtre n'a pas changé de valeur en une matinée. Pour cela il suffit de mettre "N" à 0.

Modifié maximum N fois :

C'est à dire, vérifier si une propriété a changé au maximum N fois dans les x dernières secondes / heures sélectionnées.

- Pour définir le "x", cliquez sur l'opérateur "Modifié maximum N fois", cochez la case "Personnalisée" et insérez le temps désiré,
- Cliquez sur **VALIDEZ L'OPÉRATEUR**,
- Dans l'opérande de droite, définir le "N".

6.1.4 DÉCLENCHEMENT DE COMMANDES

Le déclenchement de commande permet d'exécuter une ou plusieurs actions lorsque les conditions définies précédemment ont été vérifiées, comme par exemple déclencher un produit et envoyer une notification.

Il est possible de modifier l'ordre et/ou de supprimer une commande en cliquant sur

6.1.4 DÉCLENCHEMENT DE COMMANDES (SUITE)

Règle de formule

Ici, créez la formule de votre règle. Toutes les conditions, sous-conditions et règles peuvent être glissées et déplacées.

Exemple : Si {le capteur de contact de la fenêtre} {est égal à} {ouvert} ALORS réglez le {mode CVC} sur {off}.

Si Tous ▼ les conditions suivantes sont vraies:

Et { Sélectionnez Un Opérande → Egal (=) → []

Et { Sélectionnez Un Opérande → Sélectionnez Un Opérateur → Sélectionnez Un Opérande

Et Si Tous ▼ les conditions suivantes sont vraies:

{ Sélectionnez Un Opérande → Sélectionnez Un Opérateur → Sélectionnez Un Opérande

Alors, exécuter les commandes suivantes:

Définir La Commande

Définir La Commande

+ AJOUTER UNE COMMANDE

CRÉER LE MODÈLE DE RÈGLE

On peut définir différents types de commandes par les actions suivantes :

- Déclencher un produit,
- Stocker la valeur d'un produit,
- Envoyer des rapports utilisateur,
- Bloquer/débloquer une ou plusieurs règles.

6.1.4 DÉCLENCHEMENT DE COMMANDES (SUITE)

Délai

secondes

Répéter le déclenchement de device

Pause de répétition

secondes

Forcer l'exécution si la valeur actuelle et la valeur cible sont identiques

Gestion d'exécution des règles :

À partir du moment où les conditions de la règle sont remplies, elle passe au statut "triggered".

3 options sont possibles :

- La commande est directement exécutée (Délais à 0),
- La commande est exécutée avec un délai en seconde défini dans le modèle (délai différent de 0),
- La commande se répète tant que la règle est triggered/vraie (Case "répéter" cochée).

Note :

Les commandes sont exécutées une seule fois et seront réexécutées quand les conditions de la règle repasseront à "faux" puis de nouveau à "vrai". Si la case "Répéter le déclenchement de device" est cochée, les commandes seront exécutées plusieurs fois.

▪ Déclenchement produit

La commande "Déclencher un produit" permet de sélectionner n'importe quelle propriété contrôlable de l'écosystème (switch, mode de HVAC, set point, vitesse de ventilation, flag...) et de changer son état.

Nouvelle commande ✕

Veillez choisir un type de commande

Déclenchement de device ✓

Stockage de valeur de device

Rapport

Blocage de règle

Type d'objet

Action
Type de valeur

Fixe Basé sur une fonction

Switch on

Switch off

Délai

secondes

Répéter le déclenchement de device

Pause de répétition

secondes

Forcer l'exécution si la valeur actuelle et la valeur cible sont identiques

6.1.4 DÉCLENCHEMENT DE COMMANDES (SUITE)

Une fois sélectionné, il faut :

- Définir le type d'objet (HVAC Mode, switch...),
- Définir l'action (suivant le type d'objet cela sera par exemple un set Mode, switch ON/OFF...),
- Définir la valeur (ON, OFF, Cooling Heating... Cela dépendra du type d'objet et de l'action sélectionnée),
- Cliquez sur **VALIDEZ LA COMMANDE**.

• Stockage Valeur

La commande de stockage de valeur permet de stocker l'état d'un produit, afin notamment de le restaurer le moment voulu, par exemple quand on souhaite couper le système de CVC si des fenêtres sont ouvertes. Avant de couper le CVC on va garder en mémoire le mode dans lequel il était afin de pouvoir le restaurer lorsque les fenêtres seront refermées.

Une fois la commande stockage valeur sélectionnée, il suffit de :

- Définir le type d'objet (HVAC Mode, switch ...),
- Définir l'action, stocker ou restaurer,
- Définir si besoin l'option de délai,
- Cliquez sur **VALIDEZ LA COMMANDE**.

Nouvelle commande

Veuillez choisir un type de commande

Déclenchement de device Stockage de valeur de device ✓ Rapport Blocage de règle

Type d'objet
HVAC Fan

Action
Stocker
Restaurer

Répéter le déclenchement de device

Forcer l'exécution si la valeur actuelle et la valeur cible sont identiques

RÉINITIALISER VALIDEZ LA COMMANDE

• Rapport

La commande rapport va permettre d'envoyer un modèle de rapport utilisateur personnalisable qui sera visible sur l'application mobile ou bien d'être alerté par mail selon le besoin.

Une fois la commande rapport sélectionnée, il suffit de :

- Sélectionner le modèle de rapport,
- Définir si besoin l'option de délai.

6.1.4 DÉCLENCHEMENT DE COMMANDES (SUITE)

Nouvelle commande
×

Veuillez choisir un type de commande

Déclenchement de device

Stockage de valeur de device

Rapport ✓

Blocage de règle

Modèle de rapport ▼

Délai secondes
 0

Répéter le déclenchement de device

Forcer l'exécution si la valeur actuelle et la valeur cible sont identiques

RÉINITIALISER

VALIDEZ LA COMMANDE

• Blocage de règle

La commande Blocage de règle permet de "bloquer" et "débloquer" une règle selon certaines conditions qui auront été définies préalablement.

Nouvelle commande
×

Veuillez choisir un type de commande

Déclenchement de device

Stockage de valeur de device

Rapport

Blocage de règle ✓

Action ▼
Pour secondes

Délai secondes
 0

Répéter le déclenchement de device

Forcer l'exécution si la valeur actuelle et la valeur cible sont identiques

RÉINITIALISER

VALIDEZ LA COMMANDE


6.1.4 DÉCLENCHEMENT DE COMMANDES (SUITE)

- Action : Bloquer et Débloquer,
- Pour : temps de blocage/déblocage.

6.2 MODÈLES DE RAPPORT

Afin de pouvoir utiliser des modèles de rapport dans les règles, il faut au préalable, créer un modèle de rapport.

Les modèles de rapport utilisateur permettent de créer des corps de messages personnalisables qui seront envoyés vers l'application mobile Building + Manager et par mail.


Accédez au menu de création de modèles de rapport et cliquez sur  pour en créer un :

Modèle de rapport

Informations principales



name * Priorité *

Variables

Type 

Device
Location

Modèles

FR  

Active

Language

Sujet *

Message

[CRÉER MODÈLE DE RAPPORT](#)

6.2 MODÈLES DE RAPPORT (SUITE)

Vous pourrez à travers cet écran, donner un nom, un indice de priorité, définir des variables qui prendront le nom du produit ou de l'emplacement concerné par l'alerte, et définir le corps du message avec une option multi-langues :

Modèle de rapport

Informations principales

name* Priorité*

Variables

Type Device	Nom de variable capteur	Nom affiché produit	✖
Type Location	Nom de variable bureau	Nom affiché emplacement	✖

+

Modèles

FR ✖ +

Active

Language
French

Sujet*
Fenêtre ouverte

Message
{{capteur.name}} dans l'emplacement {{bureau.name}} est ouverte

CRÉER MODÈLE DE RAPPORT

Il faut savoir qu'on peut créer un message général mais, qui en fonction du site rattaché, prendra en compte le nom du bon produit ainsi que le lieu. Pour cela il suffit de :

- Cliquer sur le **+** au niveau de Variables,
- Définir le Type : Produit ou Emplacement,
- Définir le Nom de la variable,
- Définir le Nom affiché lorsqu'on voudra affecter la règle sur un site,
- Dans le corps de message, écrire la syntaxe suivante : {{Nom de variable.name}} soit ici dans l'exemple, capteur concerné : {{device.name}}. Cela permettra en fonction du site, d'avoir le bon nom du produit.

6.3 AFFECTATION ET GESTION DES RÈGLES AU SITE

Pour affecter une règle définie dans notre bibliothèque à un site en particulier, il suffit de :

- Aller sur [Sites](#)
- Sélectionner le site désiré,
- Aller dans l'onglet **RÈGLES**



C'est ici que nous pouvons :

- Visualiser les différentes règles associées au site,
- Visualiser à quel Area Manager la règle est associée,
- Gérer leur statut ON ou OFF
- En rajouter de nouvelles en cliquant sur [+](#)
- Connaître les détails en cliquant sur la ligne souhaitée (Historique de l'activité de la règle),
- Modifier une règle existante en accédant à ses détails.

6.3 AFFECTATION ET GESTION DES RÈGLES AU SITE (SUITE)

Une fois qu'on a cliqué sur  il faut :

- Renseigner l'étage de l'Area Manager recherché,
- Sélectionner l'unique Area Manager désiré,
- Sélectionner la règle qu'on souhaite affecter.

Note :

On ne peut affecter qu'un seul modèle de règle à la fois.

← RETOUR



Nouvelle Règle


1 Choisir l'Area Manager — 2 Choisir le modèle — 3 Détails de la règle

Niveau*
1 sélectionné

Area Manager*
AM1141 - Local technique

SUIVANT

← RETOUR



Nouvelle Règle

✓ Choisir l'Area Manager — 2 Choisir le modèle — 3 Détails de la règle

Filtre
Rechercher...

Other

- Temperature alert
- demo
- Turn off Heating (device)
- Pilotage prise
- Mode éco CVC
- Mode confort CVC

RETOUR SUIVANT



Attention :

Pour que les règles créées et actives soient prises en compte, il ne faut pas oublier d'effectuer une synchronisation de l'Area Manager concerné (voir section synchronisation des Area Manager).

6.4 AFFECTATION DE RÈGLES EN MASSE

Il est possible d'affecter en masse un ou plusieurs modèles de règles sur un ou plusieurs Area Manager : voir *section Règles*.

6.5 PLANIFICATEUR DE RÈGLES

Comme évoqué dans le point Date et Heure (voir section *Définir le type d'opérande*), il est possible, lorsque l'activation/désactivation de l'exécution de règles a besoin d'être planifiée dans le temps, d'utiliser le planificateur de règles.

Rappel : seules les règles avec la case "Règle inactive par défaut" cochée peuvent être planifiées.

Pour ce faire, lorsque vous êtes sur un site, cliquez sur l'onglet **PLANIFICATEUR**.

Puis créez des événements afin de planifier l'activation et/ou la désactivation d'une règle en cliquant sur **+** à droite de "Evènements".

The screenshot shows the 'My Office' interface with the 'PLANIFICATEUR' tab selected. The main area displays a calendar for June 2024. On the left, there is a sidebar with a search bar and an 'Evènements' section. A '+' icon is highlighted next to the 'Evènements' section, indicating the option to create a new event.

La fenêtre suivante apparaît :

The 'Nouvel évènement' form is divided into three main sections:

- Informations Principales:** Includes a text field for 'Nom *', dropdown menus for 'Jour de la semaine', 'Mois', 'Jour', and 'Semaine', and date/time pickers for 'Date de début', 'Date de fin', 'Début', and 'Fin'.
- Exclusions:** Contains a '+' icon for adding exclusions.
- Règles:** Contains two rows: 'Activer (0)' and 'Désactiver (0)', each with a gear icon for configuration. A note states: 'Toutes les règles sélectionnées seront activées/désactivées et écraseront la sélection de modèles de règles ci-dessus.'

6.5 PLANIFICATEUR DE RÈGLES (SUITE)

Il conviendra de renseigner les champs suivants (seuls les champs comportant un * sont obligatoires) :

- **Nom*** : nom de l'évènement,
- **Jour de la semaine** : permet de sélectionner les jours sur lesquels l'évènement est applicable,
- **Mois** : permet de sélectionner les mois sur lesquels l'évènement est applicable,
- **Jour** : permet de sélectionner le N° des jours sur lesquels l'évènement est applicable,
- **Semaine** : permet de sélectionner le N° des semaines sur lesquelles l'évènement est applicable,
- **Date de début*** : permet de sélectionner le jour du début de l'évènement,
- **Date de fin** : permet de sélectionner le jour de fin de l'évènement.
- **Heure de début*** : permet de sélectionner l'heure à laquelle commence l'évènement.
- **Heure de fin*** : permet de sélectionner l'heure à laquelle l'évènement se termine.
- **Exclusions** : dans la partie "Exclusions", vous aurez la possibilité d'indiquer une ou plusieurs périodes pour lesquelles l'évènement ne s'appliquera pas (Jour de la semaine, Mois, Jour et Semaine concerné par l'exclusion).

Nouvel évènement

Informations Principales

Nom*
Présence

Jour de la semaine 7 sélectionnés	Mois 12 sélectionnés	Jour 5 sélectionnés	Semaine 52 sélectionnés
Date de début 13/03/2024	Date de fin 31/10/2024	Début 07:00	Fin 20:00

Exclusions

Jour de la semaine 7 sélectionnés	Mois 2 sélectionnés	Jour	Semaine
--------------------------------------	------------------------	------	---------

+

Règles

Toutes les règles sélectionnées seront activées/désactivées et écraseront la sélection de modèles de règles ci-dessus.

Activer (0)	⚙️
Désactiver (0)	⚙️

CREATE

- **Règles** : permet de sélectionner les règles qui seront activées et/ou désactivées sur la période de l'évènement créé.

Cliquez sur

6.5 PLANIFICATEUR DE RÈGLES (SUITE)

Règle(s) à activer ✕

Disponible
1/3 selected

Pilotage prise - Office 101

Mode éco CVC - Accueil

Mode confort CVC - Accueil

Sélectionné
0/0 selected

> <

SAUVEGARDER

Règle(s) à activer ✕

Disponible
0/2 selected

Mode éco CVC - Accueil

Mode confort CVC - Accueil

Sélectionné
0/1 selected

Pilotage prise - Office 101

> <

SAUVEGARDER

Une fois terminé, cliquez sur **SAUVEGARDER** pour valider la planification de règle.

Les évènements planifiés apparaîtront alors dans le bandeau évènements ainsi que sur la vue calendrier. Les évènements planifiés sont modifiables, duplicables et supprimables en cliquant sur ⋮.

🏠 Sites > My Office > Planificateur

My Office

TABLEAU DE BORD BATIMENT PRODUITS RÈGLES PLANIFICATEUR RÉGLAGES

Filter

Evènements

Extinction prise ⋮

Heures de travail ⋮

Heures fermées ⋮

Lignes par page 10 1-3 de 3

< > **juin 2024** Mois Semaine Jour

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	7 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	8 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	9 Heures de travail Heures fermées Extinction prise
10 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	11 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	12 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	13 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	14 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	15 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	16 Heures de travail Heures fermées Extinction prise
17 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	18 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	19 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	20 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	21 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	22 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	23 Heures de travail Heures fermées Extinction prise
24 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	25 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	26 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	27 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	28 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	29 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	30 Heures de travail Heures fermées Extinction prise
1 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	2 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	3 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	4 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	5 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	6 Heures de travail Heures fermées Extinction prise	7 Heures de travail Heures fermées Extinction prise



Attention :

Pour que les règles créées et actives soient prises en compte, il ne faut pas oublier d'effectuer une synchronisation de l'Area Manager concerné (voir section synchronisation des Area Manager).

6.5 PLANIFICATEUR DE RÈGLES (SUITE)

Lorsqu'une règle a été déclenchée (ici la climatisation a été coupée à l'ouverture de la fenêtre), une information sur la dernière exécution de la règle s'affichera, ainsi que l'historique de son exécution.

My Office

TABEAU DE BORD | BATIMENT | PRODUITS | **RÈGLES** | PLANIFICATEUR | RÉGLAGES

Rechercher...

OUTILS +

Nom	Area Manager	Déclenché la dernière fois	Statut
Mode éco CVC			
Mode éco CVC - Accueil	AM1141 - Local technique	4 heure(s) auparavant	ON Actuellement activée par le planning
Mode confort CVC			
Mode confort CVC - Accueil	AM1141 - Local technique	4 heure(s) auparavant	ON Actuellement activée par le planning
Blocage température de consigne			
Blocage température de consigne - Heures de travail	AM1141 - Local technique	21 jours(s) auparavant	ON Actuellement activée par le planning
Blocage température de consigne - Heures fermées	AM1141 - Local technique		ON Planifiée mais non impactée
SL - Déclenchement horaire -			
SL - Déclenchement horaire > Allumage prise	AM1141 - Local technique	10 heure(s) auparavant	ON Non gérée par le planning
SL - Déclenchement horaire > Extinction prise	AM1141 - Local technique	21 heure(s) auparavant	ON Non gérée par le planning

Lignes par page 10 1-10 de 10

Activité

- 4 heure(s) auparavant | Reset | Mode éco CVC - Accueil
- 4 heure(s) auparavant | Triggered | Mode confort CVC - Accueil
- 4 heure(s) auparavant | Triggered | Mode éco CVC - Accueil
- 4 heure(s) auparavant | Reset | Mode confort CVC - Accueil
- 5 heure(s) auparavant | Triggered | Mode éco CVC - Accueil
- 5 heure(s) auparavant | Triggered | Mode confort CVC - Accueil
- 5 heure(s) auparavant | Reset | Mode confort CVC - Accueil
- 5 heure(s) auparavant | Triggered | Mode éco CVC - Accueil
- 5 heure(s) auparavant | Reset | Mode confort CVC - Accueil
- 9 heure(s) auparavant | Triggered | Mode confort CVC - Accueil
- 9 heure(s) auparavant | Reset | Mode éco CVC - Accueil
- 10 heure(s) auparavant | Reset | SL - Déclenchement horaire > Allumage prise
- 10 heure(s) auparavant | Triggered | SL - Déclenchement horaire > Allumage prise
- 21 heure(s) auparavant | Reset | SL - Déclenchement horaire > Extinction prise
- 21 heure(s) auparavant | Triggered | SL - Déclenchement horaire >

Vous retrouverez également cette information dans les propriétés des produits qui ont été déclenchés par une règle, par opposition à un déclenchement manuel.

Mode éco CVC - Accueil

Règle: Mode éco CVC - Accueil

Opéré par: AM1141 - Local technique

Statut: ON

Actions: ON OFF

Plage de temps: Aujourd'hui

De: 08/07/2024 00:00

À: 08/07/2024 23:59

MISE À JOUR

Déclenchée

Réinitialisée

Date / Heure

Date	Valeur
08/07/2024 13:00:16	Réinitialisée
08/07/2024 12:32:45	Déclenchée
08/07/2024 11:56:30	Réinitialisée
08/07/2024 11:32:19	Déclenchée
08/07/2024 07:16:20	Réinitialisée


Lignes par page 10 1-5 de 5



Attention :
Pour que les règles créées et actives soient prises en compte, il ne faut pas oublier d'effectuer une synchronisation de l'Area Manager concerné (voir section Synchronisation des Area Manager).

7. EXPLOITATION DES DONNÉES DU SITE

7.1 VÉRIFICATION DES AREA MANAGER

Une fois l'Area Manager physiquement installé, branché et associé à l'Area Manager défini dans le portail, vous pouvez vérifier sa bonne configuration en allant sur  [Area manager](#) .

Vous devez retrouver les informations suivantes :

- Numéro de l'Area Manager (Identifiant Area Manager),
- Lien de l'Area Manager physique avec un Area Manager défini dans le portail (Area Manager Lié),
- Site auquel appartient l'Area Manager (Site).

Identifiant Area Manager	Area Manager Lié	Site	
1141	AM1141 - Local technique	My Office	⋮
1206	Aucun	Aucun	⋮
1470	Aucun	Aucun	⋮
1490	Aucun	Aucun	⋮
1491	Aucun	Aucun	⋮

Si ces informations sont exactes, alors votre Area Manager est bien configuré.

En cliquant sur la ligne, vous pouvez retrouver les informations Wi-Fi, mot de passe MQTT, etc.

7.2 CONTRÔLE ET DONNÉES DES PRODUITS

7.2.1 DONNÉES PRODUITS

Le troisième onglet d'un site **PRODUITS** permet de visualiser les différents produits composant le site et leurs propriétés.

Voici les deux façons de contrôler une propriété :

- Cliquez sur le produit dont vous voulez les détails afin d'accéder à toutes les propriétés et cliquez ensuite sur la propriété qui vous intéresse,
- Cliquez directement sur la propriété qui vous intéresse (par exemple, le mode d'un thermostat).


The screenshot shows the 'My Office' interface with a navigation menu (TABLEAU DE BORD, BATIMENT, PRODUITS, RÉGLES, PLANIFICATEUR, RÉGLAGES) and a search bar. The main content is a table with columns: Produit, Lieu, and Propriétés. The table lists various products like 'AM1141 - Local technique', 'Détecteur avancé', 'Thermostat', etc., with their respective locations and a grid of property values.

Produit	Lieu	Propriétés
AM1141 - Local technique	Local technique	
Détecteur avancé	Accueil	279.0 Lux, 23.7 °C, 49.0 %, Motion, On, 1879.0 ppm, 2730.0 ppb, 52.0, 0, 4.40000009536743, 125 %
Thermostat	Accueil	24.0 °C, 59.0 %, 19.00 °C, Low
Centrale de mesure	Local technique	
Compteur monophasé	Local technique	
Compteur triphasé	Local technique	
Relai modbus	Local technique	
Détecteur de mouvement	Office 101	
Prise	Office 101	on, 0.0 W

Chaque fenêtre permettant de contrôler/visionner un produit est composée :

- D'un graphique, montrant les différents changements sur une période de temps paramétrable,
- D'un résumé des changements intervenus et du lien de déclenchement (manuellement, par un humain ou par règle automatique),
- Pour les propriétés contrôlables uniquement, un bouton " Action " permettant de contrôler la propriété du produit en question (action manuelle).

7.2.1 DONNÉES PRODUITS (SUITE)

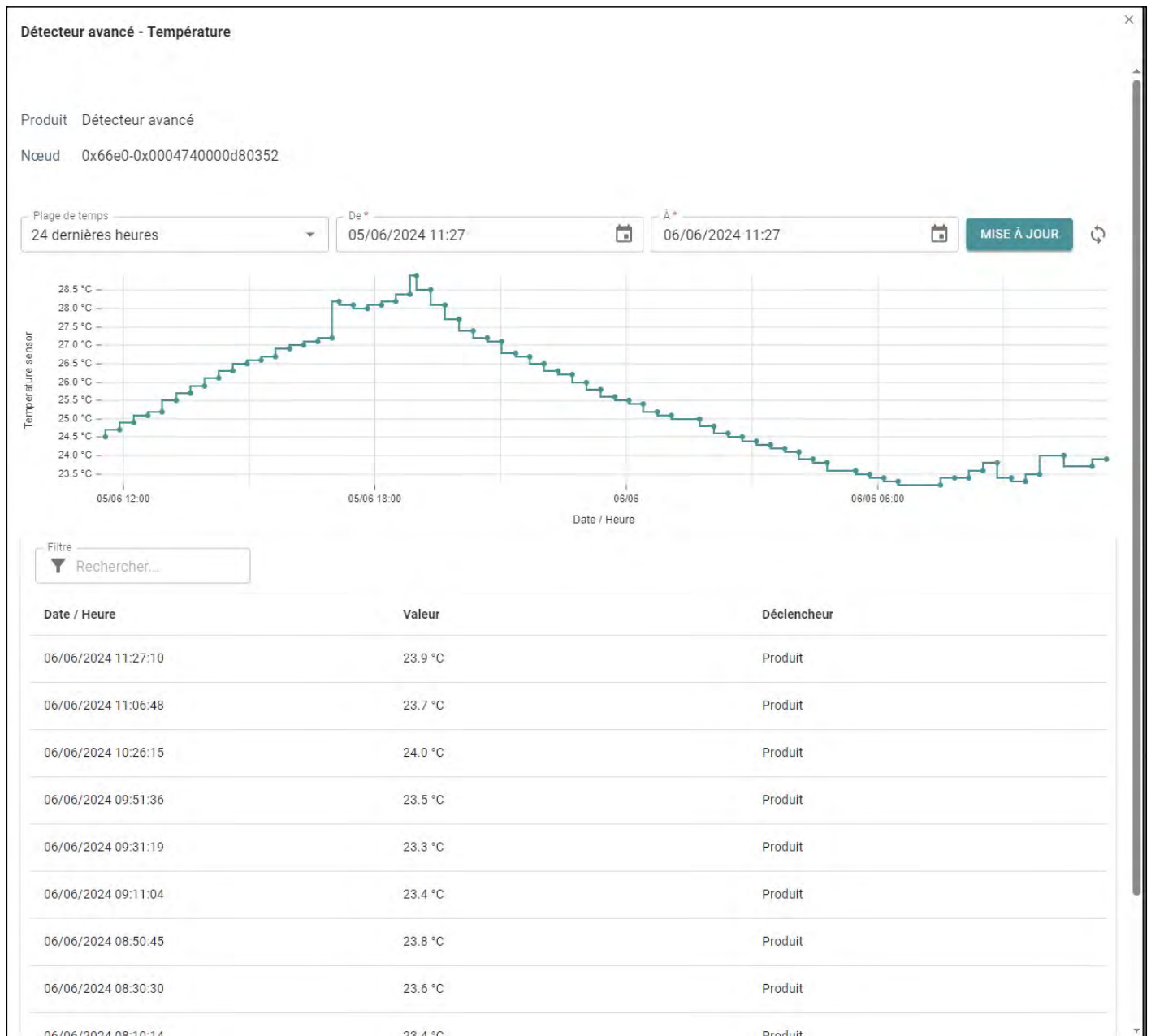

7.3 INFORMATIONS DU BÂTIMENT

7.3.1 DONNÉES DES EMPLACEMENTS

Le second onglet **BATIMENT** vous permet de visualiser la structure hiérarchique de votre bâtiment. On y voit les différents niveaux ainsi que les emplacements (différents espaces...).

On a également un aperçu des informations importantes remontées par l'ensemble des capteurs des différents emplacements tels que la température, l'humidité, l'état de commande des luminaires, l'état du système de CVC, le statut des portes, fenêtres... .

Cette liste des propriétés des emplacements se dimensionne automatiquement en fonction des produits qui se trouvent dans les emplacements. De plus, les icônes peuvent changer en fonction de comment a été configuré le produit (par exemple un capteur d'ouvrant selon s'il a été défini en capteur de fenêtre ou de porte ne montrera pas le même icône).

Ces propriétés sont un agrégat des propriétés des produits ; c'est à dire qu'au niveau de l'espace on aura qu'un seul icône pour l'état d'ouverture des fenêtres, même s'il y a plusieurs fenêtres équipées dans la pièce. A partir du moment où une fenêtre sera ouverte, l'icône changera de couleur.

On affiche également la température, qui affiche la moyenne des températures relevées par les différents produits de l'emplacement.


The screenshot shows the 'My Office' interface with the following structure and data:

- Navigation:** Sites > My Office > Batiment
- Menu:** TABLEAU DE BORD, **BATIMENT**, PRODUITS, RÉGLES, PLANIFICATEUR, RÉGLAGES
- Search:** Filtre Rechercher...
- Tools:** OUTILS, STATISTICS
- Table Structure:**

Emplacement	Résumé
Extérieur	
Niveau 1	
Hall	
Accueil	Particules: 2730 ppb, Luminosité: 259.00 Lux, Vitesse de ventilation: Faible, Consigne CVC: 19.00 °C, Humidité: 51.00 %, Mouvement: Oui, 22, Fréquentation: 0 People, Occupé: Oui, Température: 23.95 °C
Espace café	
Office 101	Consommation: 0 W
Office 102	
Local technique	Consommation: 0 W, Consigne CVC: 23.30 °C
Niveau 2	
Office 201	
- Footer:** Lignes par page: 10, 1-10 de 11

7.3.1 DONNÉES DES EMPLACEMENTS (SUITE)

En cliquant sur la propriété, vous aurez accès à tous les derniers changements d'états avec les dates et heures de changement ainsi que les différentes valeurs de la propriété.

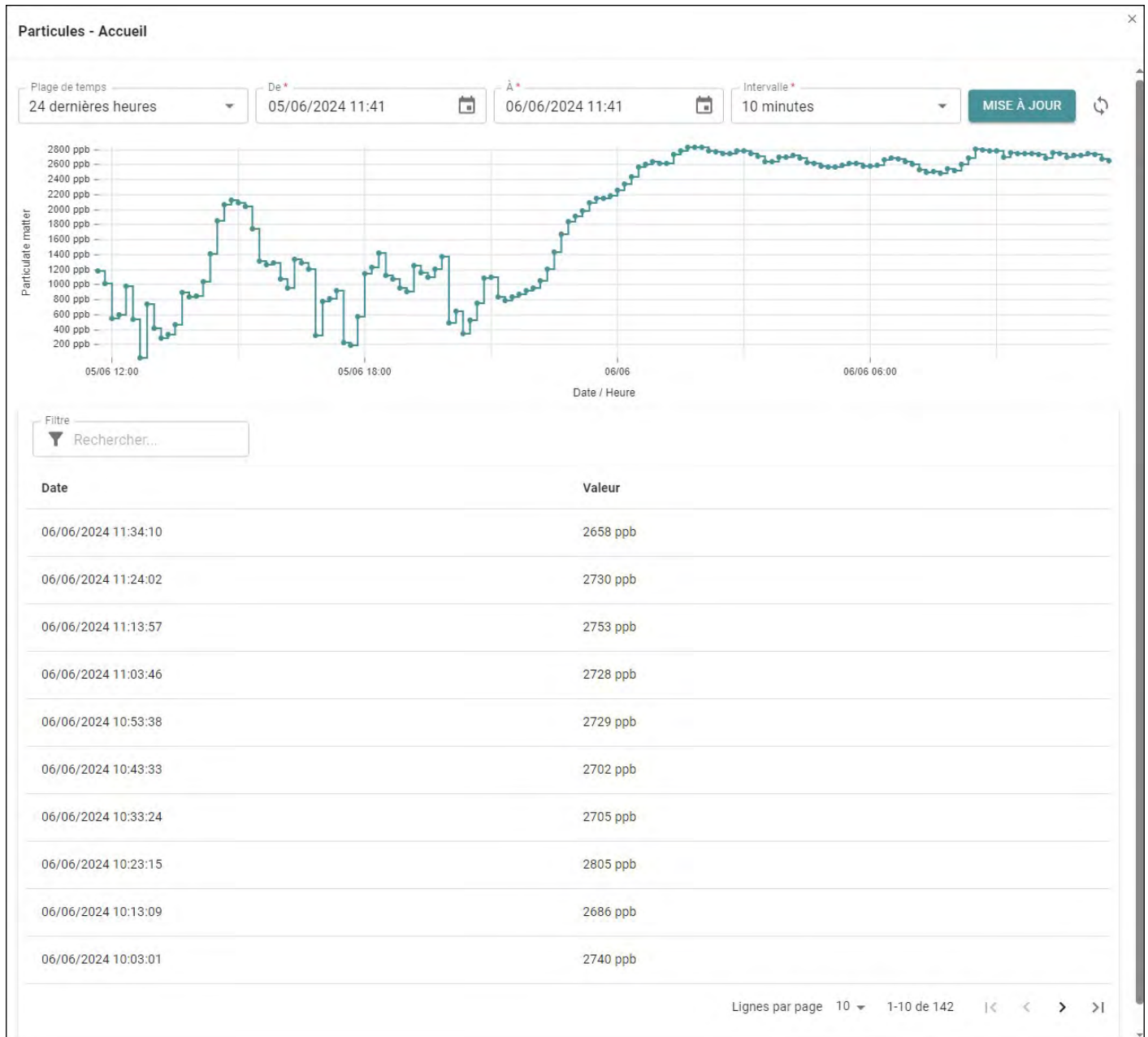

Afin de définir au mieux l'axe des abscisses, il suffit de renseigner :

- La plage de temps (minutes, heures, jours...)

Ou une plage personnalisée en renseignant :

- La date/heure de début,
- La date/heure de fin,
- L'Intervalle (minutes, heures, jours...),
- Puis cliquez sur **MISE À JOUR**.

7.3.2 DÉTAILS DES EMPLACEMENTS

Afin d'accéder aux détails de chaque emplacement, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante.

The screenshot shows the 'My Office' interface. On the left, a 'Résumé' (Summary) section displays various environmental metrics in a grid:

- PARTICULES:** 2658 ppb (8 minutes(s) auparavant)
- LUMINOSITÉ:** 429.00 Lux (4 minute(s) auparavant)
- VITESSE DE VENTILATION:** Faible (3 jours(s) auparavant)
- CONSIGNE CVC:** 19.00 °C (3 jours(s) auparavant)
- HUMIDITÉ:** 51.00 % (18 minute(s) auparavant)
- MOUVEMENT:** Oui (59 minute(s) auparavant)
- FRÉQUENTATION:** 0 People (3 minute(s) auparavant)
- OCCUPÉ:** Oui (59 minute(s) auparavant)
- TEMPÉRATURE:** 23.70 °C (9 minute(s) auparavant)

On the right, the 'Devices' section shows a table of equipment for the selected location:

Produit	Lieu	Propriétés
AM1141 - Local technique	Local technique	
Détecteur avancé	Accueil	304.0 Lux, 23.4 °C, 49.0 %, Motion, On, 1877.0 ppm, 2658.0 ppb, 56.0, 0, 4.40000095286743, 65 %
Thermostat	Accueil	24.0 °C, 53.0 %, 19.00 °C, Low

Cette vue vous permet de visualiser à la fois les propriétés de l'emplacement ainsi que les propriétés des produits qui le compose.

7.4 STATISTIQUES

Afin de pouvoir analyser et comparer les valeurs des produits, un bouton **STATISTICS** se trouve au niveau de l'onglet **BATIMENT** de chaque site :

The screenshot shows the 'My Office' interface with the 'BATIMENT' tab selected. A mouse cursor is pointing to the 'STATISTICS' button in the top right corner of the dashboard. The main content area shows a list of locations with their respective summary metrics:

- Extérieur
- Niveau 1
- Hall
- Accueil: Particules: 2720 ppb, Luminosité: 279.00 Lux, Vitesse de ventilation: Faible, Consigne CVC: 19.00 °C, Humidité: 51.00 %, Mouvement: Oui, Fréquentation: 0 People, Occupé: Oui, Température: 23.70 °C
- Espace café
- Office 101: Consommation: 0 W
- Office 102
- Local technique: Consommation: 0 W, Consigne CVC: 23.50 °C
- Niveau 2
- Office 201

Il y a 3 informations importantes à renseigner afin de pouvoir analyser et récupérer les informations :

- La plage de dates et heures permettant de configurer l'axe des abscisses,
- Les emplacements concernés par l'analyse des valeurs,
- L'axe des ordonnées, permettant d'afficher les propriétés qui nous intéressent (température, puissance, luminosité...).

7.4 STATISTIQUES (SUITE)

← RETOUR

Statistiques pour My Office

Plage de dates et d'heures

Intervalle de temps
Sélectionner

De

À

Intervalle
10 sec...

Emplacements

Emplacements
Sélectionner emplacements

Comparer

Axes

Combiner/Associer

Ensemble de données *
Sélectionner

Color
[Blue square]

[+]

UPDATE

Plage de dates et d'heures :

Afin de définir au mieux l'axe des abscisses, il suffit de renseigner :

- La plage de temps (minutes, heures, jours...),

Ou une plage personnalisée en renseignant :

- La date/heure de début,
- La date/heure de fin,
- L'Intervalle (minutes, heures, jours...),

7.4 STATISTIQUES (SUITE)

Les emplacements concernés :

Il est possible à cet endroit de sélectionner un ou plusieurs emplacements (remonter les températures de tous les bureaux d'un étage par exemple) ou de comparer différents emplacements entre eux (par exemple comparer l'évolution des températures des bureaux de la façade Nord avec celles de la façade Sud).


L'axe (informations qu'on souhaite afficher) :

Enfin la dernière partie concerne les différentes informations que l'on souhaite récupérer. Toutes les propriétés des produits sont interprétables et analysables. On a la possibilité de combiner plusieurs variables afin d'obtenir par exemple l'évolution de la température des bureaux par rapport à l'évolution de la température extérieur. Il n'y a pas de limite quant au nombre de variables affichées dans le graphique.

Au niveau du paramétrage, il est possible de :

- Choisir la couleur de chaque courbe,
- Choisir si on souhaite mettre les infos sur un seul graphe ou plusieurs (si on coche la case combiner/associer, alors toutes les informations seront affichées sur un seul graphe).

7.4 STATISTIQUES (SUITE)

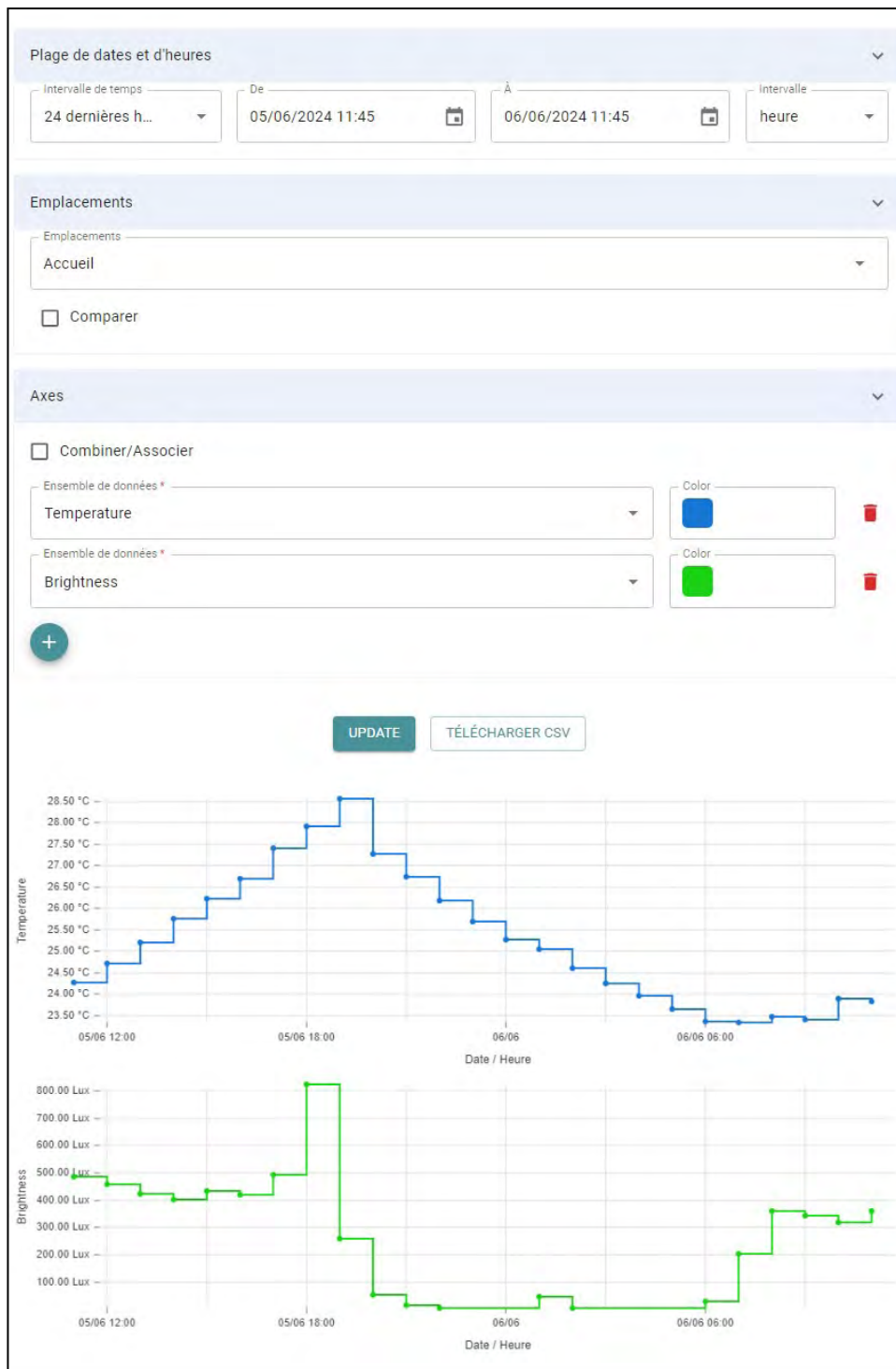


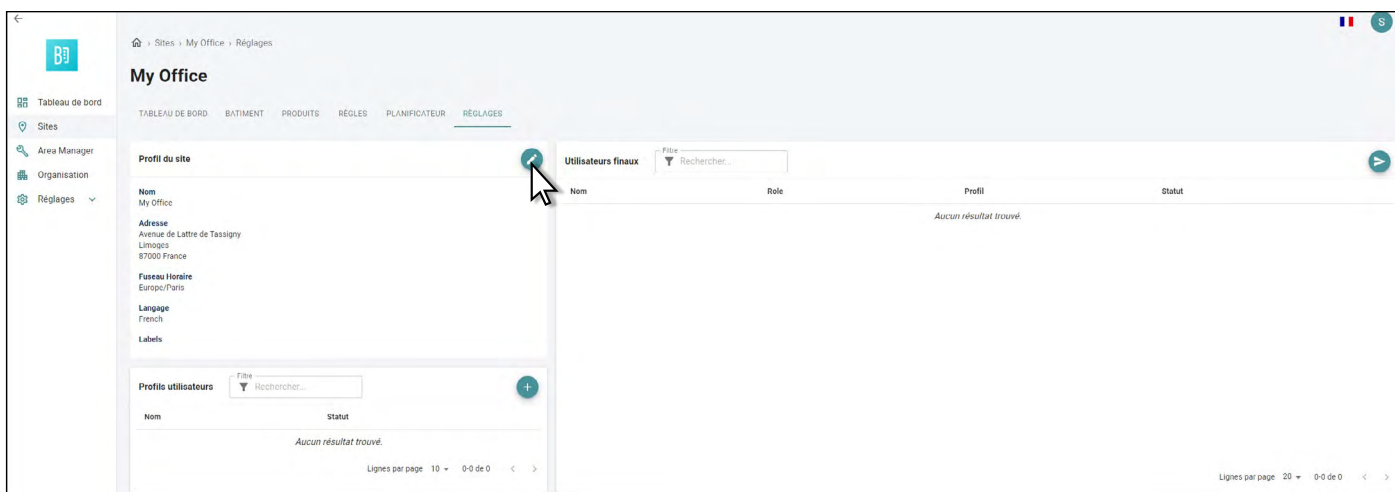
Note :

Toutes les informations sont téléchargeables en format .csv ce qui permet de pouvoir faire des analyses plus précises si besoin, il suffit de cliquer sur "Télécharger".

8. PARAMÉTRAGE DU SITE ET ACCÈS EXPLOITANT

8.1 MODIFICATIONS INFORMATIONS DU SITE


Pour modifier les informations générales d'un site, accédez à l'onglet **RÈGLAGES** du site et cliquez sur  en haut à droite du profil du site :



Vous pourrez alors modifier les informations générales de localisation, langue, fuseau horaire, labels.

8.2 CRÉATION ACCÈS UTILISATEURS

L'onglet **RÈGLAGES** vous permet également de créer des profils pour les utilisateurs, ainsi que de les inviter sur le site.

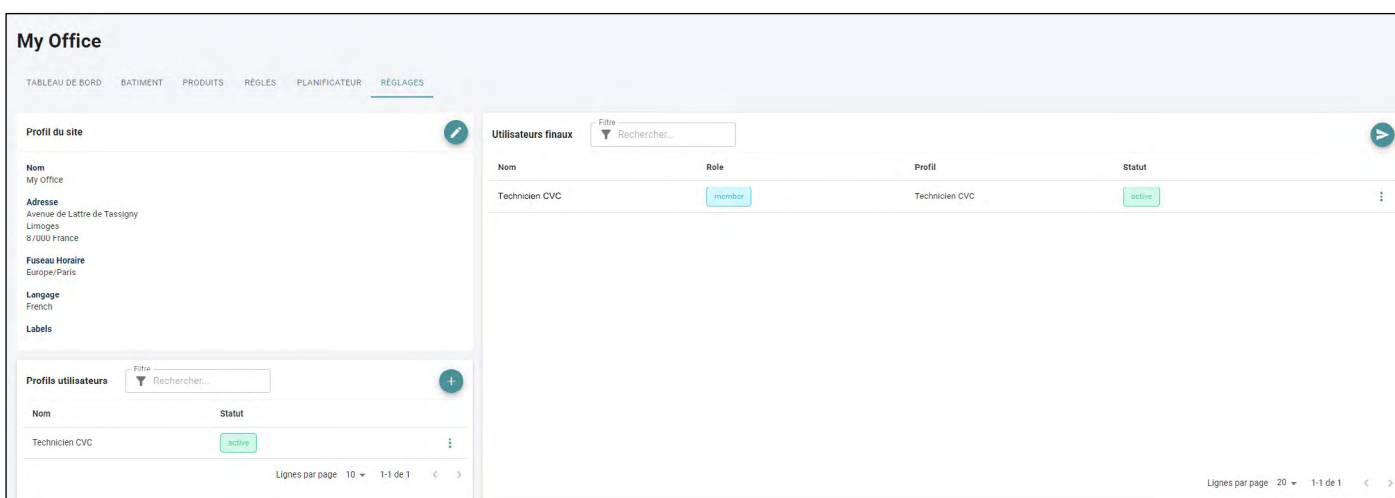

8.2 CRÉATION ACCÈS UTILISATEURS (SUITE)

Un exploitant n'aura accès au site qu'en mode lecture. Il pourra tout de même déclencher les produits mais ne pourra pas toucher à la structure du site (créer/modifier/supprimer des zones ou des produits).

En créant un profil d'exploitant, vous pouvez également limiter son accès aux différents widgets, rapports et tâches.

Pour créer un profil, cliquez sur  dans la fenêtre Utilisateur.


Pour inviter un utilisateur à rejoindre votre site, renseignez l'adresse mail qu'il a utilisé pour **s'inscrire au portail Building Manager**, déterminez son rôle (Admin ou Membre) et sélectionnez un profil créé précédemment (voir section *Matrice droits utilisateurs à la fin du Manuel*).

Un utilisateur avec un rôle "Admin" aura la possibilité de :

- Modifier les informations du site (sans pouvoir le supprimer),
- Créer/modifier/supprimer des profils utilisateurs,
- Inviter ou retirer d'autres utilisateurs sur le site pour lequel il est administrateur.

Cela permettra de manager ses équipes.

Un utilisateur avec un rôle "Membre" n'aura même pas accès à l'onglet réglage du site.

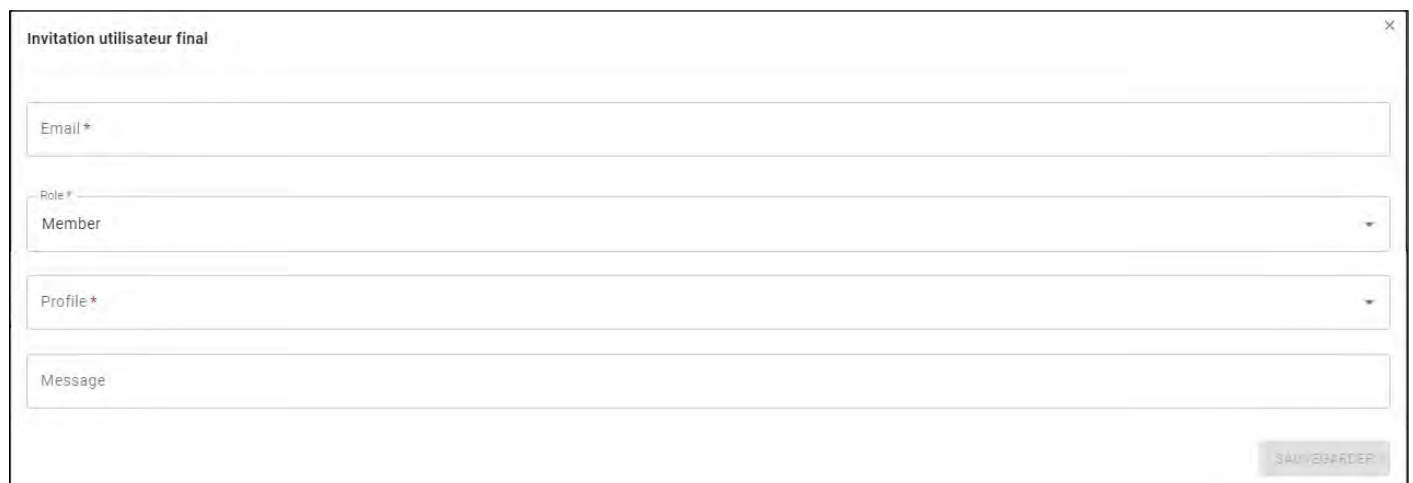

Invitation utilisateur final

Email *

Role *

Member


Profile *

Message

S

8.3 SUPPRESSION D' UN ACCÈS UTILISATEUR

Afin de supprimer un utilisateur d'un site, il faut être connecté soit avec un compte Intégrateur (Admin ou Membre), soit avec un compte Utilisateur avec un rôle Admin.

Dans l'onglet **RÉGLAGES** accéder aux détails du compte à supprimer en cliquant sur la ligne correspondante () , et supprimer l'utilisateur sélectionné.

8.4 SUPPRESSION DU SITE

Pour supprimer totalement un site, un bouton **SUPPRIMER** est présent au niveau des détails du site.



Attention :

Cette action est irréversible et supprimera absolument tout ce qui a été créé pour ce site.

Modifier un site ✕

Type * Nom *

Adresse *

labels

Pays Ville * Code postal *

Latitude Longitude Fuseau Horaire

SUPPRIMER
VALIDER

9. CRÉATION ET GESTION GROUPÉES

Il existe une façon de créer et de gérer les éléments du site de manière groupée afin d'optimiser le temps nécessaire sur le portail Building Manager. Il suffit de :

- Aller dans **Sites** ,
- Cliquer sur le site souhaité,
- Aller dans l'onglet **BATIMENT** ,
- Cliquer sur **OUTILS** et choisir l'action souhaitée.

The screenshot shows the 'My Office' interface with a navigation menu (TABLEAU DE BORD, BATIMENT, PRODUITS, RÉGLES, PLANIFICATEUR, RÉGLAGES) and a search bar. A list of locations is displayed, including 'Extérieur', 'Niveau 1', 'Hall', 'Accueil', 'Espace café', 'Office 101', 'Office 102', 'Local technique', 'Niveau 2', and 'Office 201'. A dropdown menu is open over the 'Accueil' row, showing options: 'Création groupée', 'Filtion groupée', 'Suppression groupée', 'Commandes groupées', and 'Liaison des produits'. The 'Accueil' row also displays various data points like 'Particules: 2702 ppb', 'Luminosité: 349.00 Lux', 'Vitesse de ventilation: Faible', 'Consigne CVC: 19.00 °C', 'Humidité: 48.00 %', 'Mouvement: Oui', 'Fréquentation: 0 People', 'Occupé: Oui', and 'Température: 24.00 °C'.

9.1 CRÉATION GROUPÉE

The 'Création groupée' screen features a back button labeled 'RETOUR', a central icon of three connected nodes, and a progress indicator with three steps: '1 Choisir l'élément', '2 Détails', and '3 Confirmation'. Below the progress indicator, the question 'Que voudriez-vous ajouter ?' is followed by four selectable options: 'Area Managers', 'Produits' (with subtext: 'Un produit est un capteur et/ou un actionneur.'), 'Emplacement' (with subtext: 'Un emplacement représente un étage, un espace ou une zone d'un bâtiment.'), and 'Règles'. A 'SUIVANT' button is located at the bottom center.

9. CRÉATION ET GESTION GROUPÉES (SUITE)

9.1.1 AREA MANAGER

Il faut :

- Définir le modèle d'Area Manager,
- Définir le nom qu'on souhaite donner aux Area Manager,
- Définir les emplacements sur lesquels créer un Area Manager en cliquant sur les emplacements désirés.

En bas de la fenêtre de création, se trouvent 2 options importantes :

- **"Relier tous les appareils d'un emplacement à l'Area Manager de cet emplacement".**

Cocher cette case permet de faire directement le lien entre un Area Manager associé à un emplacement et les produits associés à cet emplacement.

- **"Inclure tous les produits de tous les sous-emplacements".**

Cocher cette case permet de faire le lien entre l'Area Manager d'un emplacement et les produits associés aux espaces de l'emplacement en question.

9.1.2 PRODUITS

L'outil de création groupée vous permet de **créer plusieurs produits en une seule action ayant le même modèle sur plusieurs zones en même temps.**

Lorsqu'on ouvre l'outil de création de produits, une seule et même configuration sera appliquée à l'ensemble des zones sélectionnées.

Si votre site comporte des zones dont la configuration diffère de l'une à l'autre en terme de produits, la création devra être réalisée en plusieurs fois pour couvrir tous les cas.

← RETOUR

Création groupée

1 Choisir l'élément — 2 Détails du device — 3 Confirmation

Emplacements *

Appareils

Détecteur de couloir On/Off

Modèle *
Legrand - Détecteur de présence - On/Off

Nom de l'appareil *
Détecteur de couloir On/Off

ID	Nom	Activer	Caché	Exclure de la propriété d'emplacement	Seuil min. de différence	Modificateur	Stockage local	Stockage en ligne
1-0x0406-0x0000-0	Présence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1-0x0400-0x0000	Luminosité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2-0x0006-0x0000	Eclairage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prise connecté

Modèle *
Legrand - Prise connectée Céliane/Netatmo (067725A) -

Nom de l'appareil *
Prise connecté

ID	Nom	Activer	Caché	Exclure de la propriété d'emplacement	Seuil min. de différence	Modificateur	Stockage local	Stockage en ligne
1-0x0006-0x0000	Switch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1-0x0b04-0x050b	Active Power	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RETOUR SUIVANT

9.1.2 PRODUITS (SUITE)

Exemple :

Prenons le cas d'un bâtiment composé de 5 bureaux individuels que l'on veut équiper d'un thermostat, d'un détecteur de présence et d'une prise connectée, ainsi que 2 salles de réunion où on remplacera le détecteur de présence par un détecteur avancé.

Deux possibilités s'offrent à nous pour créer ce site :


- Lancer la création une première fois en sélectionnant les bureaux et les salles de réunion, et définir les produits communs : 1 thermostat, 1 prise connectée. Puis relancer l'outil de création en ne sélectionnant que les salles de réunion pour y ajouter les détecteurs avancés, puis répéter l'opération en sélectionnant les bureaux pour les détecteurs de présence.
- Lancer la création une première fois en ne sélectionnant que les bureaux individuels et y définir les produits, puis relancer l'outil de création en ne sélectionnant que les salles de réunion et y définir les produits.

Note :

Dans cet exemple, il n'y aura pas forcément 1 Area Manager par bureau, les produits créés dans des bureaux non pourvus d'Area Manager, se retrouveront dans une section "Produits non liés", qu'il conviendra de lier à l'Area Manager qui doit le contrôler

(voir section *Liaison des produits*).

Une fois qu'on est sur la création groupée de produits, il suffit de :

- Définir les emplacements désirés (zones ou espaces),
- Ajouter des produits en cliquant sur le ,
- Définir le Modèle,
- Définir le Nom du produit,
- Modifier le nom des propriétés au besoin,
- Paramétrer les propriétés du produit selon la configuration souhaitée (voir section Déclaration d'un produit)

9.1.2.1 LIAISON DES PRODUITS

Cette fonction vous permet d'associer des produits déjà créés à un Area Manager.

Lorsque des produits sont créés dans un espace qui ne possède pas d'Area Manager, ils apparaissent dans l'onglet **PRODUITS**, sous une section appelée "Produits non liés". A partir de là, la liaison des produits permettra de définir quel est l'Area Manager qui doit les contrôler. De la même manière, il sera possible de délier les produits d'un Area Manager dans le cas d'un réaménagement.

My Office

TABLERAU DE BORD BÂTIMENT PRODUITS RÉGLES PLANIFICATEUR RÉGLAGES

Filtre Rechercher...

OUTILS +

Produit	Lieu	Propriétés
AM1141 - Local technique	Local technique	
Détecteur avancé	Accueil	934.0 Lux 23.7°C 50.0% Motion Off 1845.0 ppm 2753.0 ppb 55.0 0 1.40000009536743 1%
Thermostat	Accueil	24.0°C 47.0% 19.00°C Low
Centrale de mesure	Local technique	
Compteur monophasé	Local technique	
Compteur triphasé	Local technique	
Relai modbus	Local technique	
Prise	Office 101	On 0.0W
Produits non liés		
Détecteur de mouvement	Office 101	

Lignes par page 100 1-10 de 10

Pour réaliser ces modifications, il suffit de :

- Aller dans **Sites**,
- Cliquer sur le site souhaité,
- Aller dans l'onglet **PRODUITS**,
- Cliquer dans **OUTILS** sur **Liaison des appareils**

Filtre Rechercher...

OUTILS +

- Création groupée
- Édition groupée
- Suppression groupée
- Commande groupée
- Liaison des appareils

Device	Lieu	Propriétés
AM1141 - Local technique	Local technique	
Prise	Local technique	
Prise 2	Local technique	
Appareils non liés		
Détecteur avancé	Accueil	

Lignes par page 100 1-5 de 5


9.1.2.1 LIAISON DES PRODUITS (SUITE)

La fenêtre de création vous laisse le choix entre "Créer une liaison" afin de lier un ou plusieurs produits à un Area Manager, ou "Supprimer une liaison" permettant de délier un ou plusieurs produits de leur Area Manager.



Sélectionnez ensuite les produits à lier/délier.

Puis sélectionnez l'Area Manager sur lequel raccrocher/détacher vos produits :

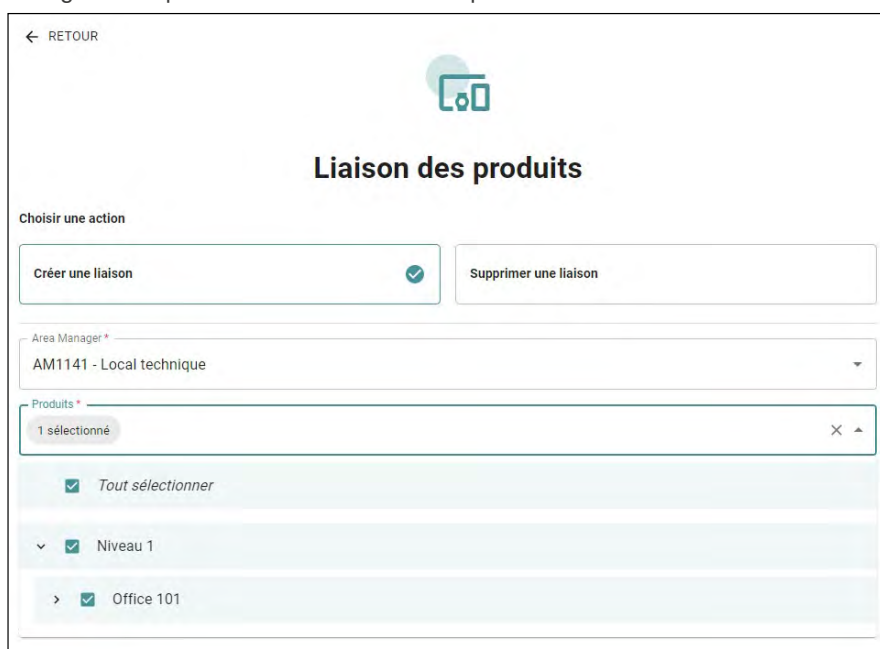

9.1.2.1 LIAISON DES PRODUITS (SUITE)

← RETOUR

Liaison des produits

Choisir une action

Créer une liaison

Supprimer une liaison ✓

Area Manager *

AM1141 - Local technique

Produits *

1 sélectionné

✓ Niveau 1

> Hall

> Local technique


✓ Office 101

✓ Détecteur de mouvement

Prise

9.1.3 EMBLEMENTS

Il est possible de créer de manière groupée des niveaux, zones ou espaces. Pour cela :

- définissez le type d'emplacements
- pour les zones et espaces, définissez leur emplacement parent
- cliquez sur  et définissez le nom des emplacements que vous voulez ajouter.


✓ Choisir l'élément — 2 Détails de l'emplacement — 3 Confirmation

Type d'emplacement *

Zone

Emplacement parents *

2 sélectionnés

Nouveaux emplacements enfants 

Nom de l'emplacement *

Nom de l'emplacement *

RETOUR SUIVANT

9.1.4 RÈGLES

Il est possible d'affecter en masse un ou plusieurs modèles de règles sur un ou plusieurs Area Manager à condition que les produits soient liés à un Area Manager :

- Sélectionnez les modèles de règles à déployer et les Area Manager concernés
- Puis cliquez sur **SUIVANT**

9.1.4 RÈGLES (SUITE)

On peut ensuite :

- **Modifier et personnaliser le nom de la règle,**
- **La rendre Active en cochant la case ou inactive en laissant la case décochée.** Si elle n'est pas cochée, la règle n'est pas active, donc ne réagit pas aux conditions. Il ne sera alors pas possible de l'associer à un planificateur. Cela est utile si l'on souhaite faire une programmation en amont sans que les règles ne s'enclenchent.
- **Rendre la règle "Inactive par défaut" en cochant la case.** Quand l'Area Manager démarre, il inhibe la règle pour qu'elle ne s'enclenche pas même si les conditions sont remplies, le but étant de l'associer ensuite au planificateur qui la rendra opérationnelle.

Il faut obligatoirement :

1. Associer les Propriétés/Emplacements définis dans la logique avec les Propriétés/Emplacements réels du site,
2. Associer le produit défini dans la commande avec la propriété réelle du site.

Pour associer les Propriétés/Emplacements définis dans la logique avec les Propriétés/Emplacements réels du site, il suffit de cliquer sur sélectionner un opérande, et de choisir dans la liste déroulante, le bon Produit/Emplacement.

Note :

Si le produit n'apparaît pas, vérifier que sa propriété est bien la même que celle définie dans la règle.

Concernant les commandes, il suffit de cliquer sur la commande, et sélectionner le bon objet.

Une fois toutes les valeurs définies, validez votre règle en cliquant sur **CRÉER LA RÈGLE**.



Attention :
Pour que les règles créées et actives soient prises en compte, il ne faut pas oublier d'effectuer une synchronisation de l'Area Manager concerné (voir section synchronisation des Area Manager).

← RETOUR

Nouvelle Règle

✓ Choisir l'Area Manager — ✓ Choisir le modèle — 3 Détails de la règle

Informations principales

Nom *

Mode éco CVC - Accueil

Règle activée

Règle est inactive par défaut

Règle de formule

Si Tous les conditions suivantes sont vraies:

Accueil / Détecteur Avancé / Présence → Egal (=) Pendant 60s → No Motion

Alors, exécuter les commandes suivantes:

Trigger_device (Hvacsph = 17) Accueil / Thermostat / Setpoint Heating

RETOUR CRÉER LA RÈGLE

9.2 ÉDITION GROUPEE

L'outil d'édition groupée vous permet d'appliquer des modifications en une seule opération sur différents éléments du site.

← RETOUR

Édition groupée

1 Choisir les éléments — 2 Editer les valeurs — 3 Confirmation

Que voudriez-vous éditer ? *

Attributs *

Entités *

SUIVANT

L'Édition groupée permet de modifier :

- Area Manager (Nom)
- Les produits (Nom)
- Les propriétés de produit (Nom, Activée, Cachée, Exclure de la propriété de l'emplacement, Seuil de différence minimal, Modificateur, Stockage local, Stockage en ligne),
- Les emplacements (Nom)
- Les règles :
 - la valeur des opérandes de droite dans les conditions
 - la valeur de la commande envoyée.

9.3 SUPPRESSION GROUPEE

L'outil de suppression groupée permet de supprimer en une seule opération plusieurs éléments du même type. Cette fonctionnalité est accessible depuis l'onglet **BATIMENT** ou **PRODUITS** d'un site.

The screenshot shows the 'My Office' dashboard with the 'PRODUITS' tab selected. A table lists various products with their properties. A dropdown menu is open, showing options for grouped actions.

Produit	Lieu	Propriétés
AM1141 - Local technique	Local technique	
Détecteur avancé	Accueil	324.0 Lux, 26.6 °C, 57.0 %, Motion, On, 462.0 ppm, 2683.0 ppb, 53.0, 0, 4.4000000936743, 25 %
Centrale de mesure	Local technique	0.0 kWh, 0.0 W, 0, 0.0 W, 0, 0.0 W, 0, 0.0 W, 0, 118.3 V, 0.0 V, 429496.7 V, 118.3 V, 117.4 V, 0.0 V, 0.0 A, 0.0 A, 0.0 A, 1.0
Compteur monophasé	Local technique	0.0 kWh, 0.0 W, 236.2 V, 0.0 A, 0.0
Compteur triphasé	Local technique	0.1 kWh, 0.0 W, 0.0 W, 0.0 W, 0.0 W, 235.7 V, 0.0 V, 0.0 V, 235.6 V, 0.0 V, 235.6 V, 0.0 A, 0.0 A, 0.0 A, 10.0
Tête thermostatique	Meeting room 201	84 %, 24.63, 24.00 °C, -
Détecteur de présence ON/Off	Office 101	Motion, 384.0 Lux, On
Prise	Office 101	On, 0.0 W

Menu options: Création groupée, Édition groupée, Suppression groupée, Commandes groupées, Liaison des produits.

Une fois la fenêtre ouverte, sélectionner le type d'élément à supprimer (Area Manager, produits, emplacements et règles).

The dialog box is titled 'Suppression groupée' and has a progress indicator with three steps: 1 Choisir l'élément, 2 Sélectionner les entités, 3 Confirmation. Below the progress indicator, the question 'Que voulez-vous supprimer ?' is followed by four buttons: 'Area Managers' (selected with a checkmark), 'Produits', 'Emplacements', and 'Règles'. A 'SUIVANT' button is at the bottom.

9.3 SUPPRESSION GROUPEE (SUITE)

Note :

Le système ne vous laissera pas supprimer des produits qui seraient pairés à un Area Manager, ou des Area Manager qui seraient liés. Il vous faudra au préalable les dépaire ou les délier (voir appairage section 5.3 Inclusion/Exclusion des produits).

9.4 COMMANDE GROUPEE

• Pour un ou plusieurs Area Manager, il suffit de :

Aller dans l'onglet **PRODUITS**

Cliquer sur le bouton **OUTILS** ▾

Cliquer sur **Commande groupée**

Sélectionner les Area Manager à synchroniser.

Commandes groupées

1 Choisir le type — 2 Choisir les cibles — 3 Exécuter

Où voulez-vous envoyer la commande ?

Area Managers

Produits

Un produit est un capteur et/ou un actionneur.

SUIVANT

Commandes groupées

✓ Choisir le type — 2 Choisir les cibles — 3 Exécuter

Filter

Rechercher...

<input type="checkbox"/>	Site	Area Manager	Emplacement
<input type="checkbox"/>	My Office	AM1141 - Local technique	Local technique

Lignes par page 10 ▾ 1-1 de 1 < >

RETOUR SUIVANT

MATRICE DROITS UTILISATEURS

		Intégrateur Admin
Création de compte	Via formulaire	✓ (avec validation Legrand)
Organisation	Modification informations de l'organisation	✓
	Invitation Intégrateurs Admin	✓
	Invitation Intégrateurs Membre	✓
	Suppression Intégrateurs Admin	✓
	Suppression Intégrateurs Membre	✓
	Modification rôle Intégrateur	✓
	Suppression de l'organisation	X
Area Manager	Enregistrement Area Manager	✓
	Assignation à un site	✓
	Désassignation à un site	✓
	Suppression Area Manager	X
Sites	Création site	✓
	Modification informations site	✓
	Suppression site	✓
	Création/modification/suppression d'emplacements	✓
	Création/modification/suppression de Plans	✓
	Création/modification/suppression Produits	✓
	Création/modification/suppression d'Area Manager	✓
	Création/modification/suppression de Règles	✓
	Activation/désactivation de règles	✓
	Création/modification/suppression de profils utilisateurs/exploitants	✓
	Invitation utilisateurs/exploitants Admin	✓
	Invitation utilisateurs/exploitants Membres	✓
	Suppression utilisateurs/exploitants Admin	✓
	Suppression utilisateurs/exploitants Membre	✓
	Création/modification/suppression d'évènements du calendrier	✓
	Activation/désactivation de règles via le calendrier	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord	✓
	Visualisation Plan	✓
	Visualisation propriétés des emplacements	✓
	Visualisation propriétés des produits	✓
	Visualisation d'exécution des règles	✓
	Edition de rapports statistiques	✓
	Contrôle d'équipements pilotables	✓
	Contrôle d'équipements pilotables en masse	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord multi-site	✓
	Réception d'alertes et rapports (selon profil)	✓
Avancé	Création/modification/suppression de modèles de règles	✓
	Création/modification/suppression de modèles de rapports	✓
	Création/modification/suppression de fonctions personnalisées	✓

		Intégrateur Membre
Création de compte	Via formulaire	✓ (avec validation Legrand)
Organisation	Modification informations de l'organisation	X
	Invitation Intégrateurs Admin	X
	Invitation Intégrateurs Membre	X
	Suppression Intégrateurs Admin	X
	Suppression Intégrateurs Membre	X
	Modification rôle Intégrateur	X
	Suppression de l'organisation	X
Area Manager	Enregistrement Area Manager	✓
	Assignment à un site	✓
	Désassignment à un site	✓
	Suppression Area Manager	X
Sites	Création site	✓
	Modification informations site	✓
	Suppression site	✓
	Création/modification/suppression d'emplacements	✓
	Création/modification/suppression de Plans	✓
	Création/modification/suppression Produits	✓
	Création/modification/suppression d'Area Manager	✓
	Création/modification/suppression de Règles	✓
	Activation/désactivation de règles	✓
	Création/modification/suppression de profils utilisateurs/exploitants	✓
	Invitation utilisateurs/exploitants Admin	✓
	Invitation utilisateurs/exploitants Membres	✓
	Suppression utilisateurs/exploitants Admin	✓
	Suppression utilisateurs/exploitants Membre	✓
	Création/modification/suppression d'évènements du calendrier	✓
	Activation/désactivation de règles via le calendrier	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord	✓
	Visualisation Plan	✓
	Visualisation propriétés des emplacements	✓
	Visualisation propriétés des produits	✓
	Visualisation d'exécution des règles	✓
	Edition de rapports statistiques	✓
	Contrôle d'équipements pilotables	✓
	Contrôle d'équipements pilotables en masse	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord multi-site	✓
Réception d'alertes et rapports (selon profil)	✓	
Avancé	Création/modification/suppression de modèles de règles	✓
	Création/modification/suppression de modèles de rapports	✓
	Création/modification/suppression de fonctions personnalisées	✓

MATRICE DROITS UTILISATEURS

		Utilisateur/Exploitant Admin
Création de compte	Via formulaire	✓
Organisation	Modification informations de l'organisation	X
	Invitation Intégrateurs Admin	X
	Invitation Intégrateurs Membre	X
	Suppression Intégrateurs Admin	X
	Suppression Intégrateurs Membre	X
	Modification rôle Intégrateur	X
	Suppression de l'organisation	X
Area Manager	Enregistrement Area Manager	X
	Assignation à un site	X
	Désassignation à un site	X
	Suppression Area Manager	X
Sites	Création site	X
	Modification informations site	X
	Suppression site	X
	Création/modification/suppression d'emplacements	X
	Création/modification/suppression de Plans	X
	Création/modification/suppression Produits	X
	Création/modification/suppression d'Area Manager	X
	Création/modification/suppression de Règles	X
	Activation/désactivation de règles	X
	Création/modification/suppression de profils utilisateurs/exploitants	✓
	Invitation utilisateurs/exploitants Admin	✓
	Invitation utilisateurs/exploitants Membres	✓
	Suppression utilisateurs/exploitants Admin	✓
	Suppression utilisateurs/exploitants Membre	✓
	Création/modification/suppression d'évènements du calendrier	✓
	Activation/désactivation de règles via le calendrier	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord	✓
	Visualisation Plan	✓
	Visualisation propriétés des emplacements	✓
	Visualisation propriétés des produits	✓
	Visualisation d'exécution des règles	✓
	Edition de rapports statistiques	✓
	Contrôle d'équipements pilotables	✓
	Contrôle d'équipements pilotables en masse	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord multi-site	✓
	Réception d'alertes et rapports (selon profil)	✓
	Avancé	Création/modification/suppression de modèles de règles
Création/modification/suppression de modèles de rapports		X
Création/modification/suppression de fonctions personnalisées		X

		Utilisateur/Exploitant Membre
Création de compte	Via formulaire	✓
Organisation	Modification informations de l'organisation	X
	Invitation Intégrateurs Admin	X
	Invitation Intégrateurs Membre	X
	Suppression Intégrateurs Admin	X
	Suppression Intégrateurs Membre	X
	Modification rôle Intégrateur	X
	Suppression de l'organisation	X
Area Manager	Enregistrement Area Manager	X
	Assignment à un site	X
	Désassignment à un site	X
	Suppression Area Manager	X
Sites	Création site	X
	Modification informations site	X
	Suppression site	X
	Création/modification/suppression d'emplacements	X
	Création/modification/suppression de Plans	X
	Création/modification/suppression Produits	X
	Création/modification/suppression d'Area Manager	X
	Création/modification/suppression de Règles	X
	Activation/désactivation de règles	X
	Création/modification/suppression de profils utilisateurs/exploitants	X
	Invitation utilisateurs/exploitants Admin	X
	Invitation utilisateurs/exploitants Membres	X
	Suppression utilisateurs/exploitants Admin	X
	Suppression utilisateurs/exploitants Membre	X
	Création/modification/suppression d'évènements du calendrier	✓
	Activation/désactivation de règles via le calendrier	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord	✓
	Visualisation Plan	✓
	Visualisation propriétés des emplacements	✓
	Visualisation propriétés des produits	✓
	Visualisation d'exécution des règles	✓
	Edition de rapports statistiques	✓
	Contrôle d'équipements pilotables	✓
	Contrôle d'équipements pilotables en masse	✓
	Création/modification/suppression de tableau de bord multi-site	✓
	Réception d'alertes et rapports (selon profil)	✓
	Avancé	Création/modification/suppression de modèles de règles
Création/modification/suppression de modèles de rapports		X
Création/modification/suppression de fonctions personnalisées		X

GLOSSAIRE

FR	DÉFINITION
SITES	Liste des différentes installations.
AREA MANAGER	Contrôleur GTB connecté permettant de collecter des données du bâtiment pour effectuer un suivi et d'optimiser les consommations énergétiques.
ORGANISATION	Information de l'entreprise.
ÉQUIPE	Menu permettant la gestion des utilisateurs aux sites (ajout suppression ou modification des droits administrateur/membre).
BÂTIMENT	Architecture principale d'une installation composée de niveaux et de zones.
NIVEAU	Étage d'un bâtiment (sous-sol, RDC, 1er étage, extérieur, ...).
ZONE	Groupement de plusieurs ESPACES dans un niveau (couloirs, bureaux, open-spaces, salles de réunions, ...).
ESPACE	Sous-ensemble d'une ZONE. Par exemple open-space côté fenêtres et côté couloir.
PRODUIT	Menu permettant d'ajouter à un site des Area Manager ou appareils connectés et de le positionner dans le bâtiment.
RÈGLES	Menu permettant d'associer des modèles de règles précédemment définis à un Area Manager à un produit du site.
PLANIFICATEUR	Menu permettant la gestion de règles selon un calendrier horaire, hebdomadaire, mensuel.
EXPLOITANT	Utilisateur final du système. Il peut consulter ou agir sur ses produits. Il ne peut pas modifier l'architecture de son site.



SUIVEZ-NOUS

- @ legrand.fr
- facebook.com/LegrandFrance
- linkedin.com/legrandfrance/
- instagram.com/legrand_france/
- youtube.com/legrandfrance/
- pinterest.fr/legrandfrance/



Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 88 88