 


legrand®

**INTERRUPTEUR
AUTOMATIQUE
Blanc**

Avec plaque et griffes de fixation

NEPTUNE



240 V ~	Max.	150 W	100 VA	100 VA	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	2 VA	2 VA
+5°C	1 x 2,5 mm ²	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
+35°C	2 x 1,5 mm ²	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED




2 ANS
Garantie
legale

NB 2510 WH
Design and Quality by LEGRAND (France)
3 414973 062298
Made in France





Support
fixation à vis
ou à griffes

Montage

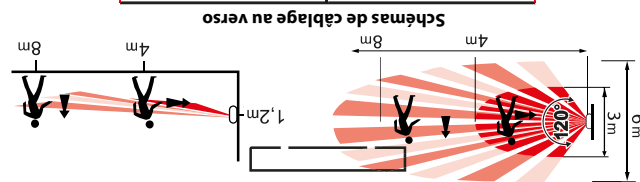

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage particulière indiquée dans la notice. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

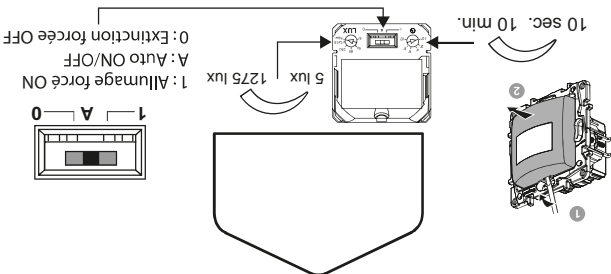 

LEGRAND
 Pro & Consumer Service
 BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE
 www.legrand.com


LE15633AA © Legrand 2025




FR
 Cet appareil se recycle
 À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DECHETERIE
 ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

x3 max. et 50 m max.


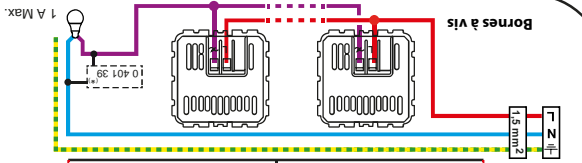


Deux détecteurs ou plus

 

(*) À la mise sous tension (réglage usine) si la lumière reste allumée plus de 2 min., utiliser le compensateur 0 401 39.

Câblage

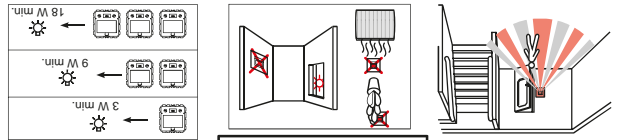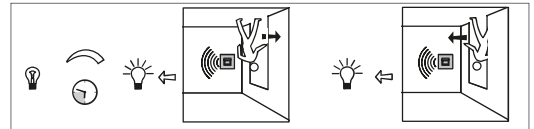

NB 2510 WH
 D-LGD-109-00