

# Périphériques de la centrale radio d'alarme menace PPMS UR390000

Boîtier menace «BM» UR390001 - Diffuseur sonore «DS» UR390002

Diffuseur lumineux «DL» UR390003 - Interface SSI pour centrale d'alarme menace UR390004




Pour plus d'informations, référez-vous à la notice de la centrale d'alarme réf. UR390000 : Document LE17086

La portée radio dépend de l'environnement de l'installation.

## 1- Associer le périphérique


- a- Centrale d'alarme sous tension, insérez la(ou les) pile(s) :  
CR123 - Li 3 V 1500 mAh

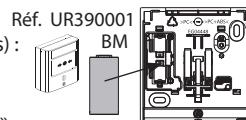

- b- Sur la centrale d'alarme appuyez sur la touche «VALID».

L'écran de saisie du code d'accès s'affiche :

Code d'accès  
0 \_\_\_\_

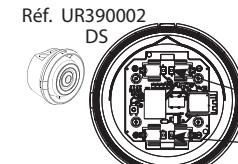

- c- Composez le code d'accès 3113 : Appuyez sur les touches ^ et v pour faire défiler les chiffres et validez-les l'un après l'autre :

Appuyez sur la touche «VALID». L'écran affiche

Informations des périphériques





Ajouter un périphérique

- d- Faites défiler les écrans : Appuyez sur les touches ^ ou v jusqu'à l'affichage du menu

- e- Appuyez sur la touche «VALID» , l'écran affiche

Attente du périphérique...

- f- Appuyez sur le bouton poussoir du périphérique

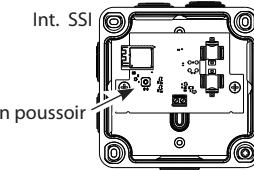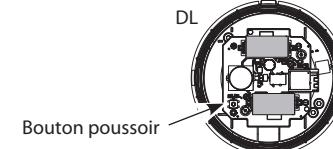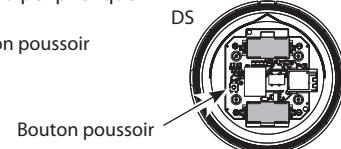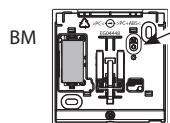

--> Sur le périphérique : Le voyant jaune clignote jusqu'à l'association avec la centrale d'alarme

Quand le périphérique est associé le voyant vert est allumé.

--> La centrale d'alarme indique le type du périphérique (BM / Diffuseur / Interface SSI) et son numéro d'identification, par exemple :

Identifiez le périphérique : Collez son étiquette d'identification (planche d'étiquettes fournie avec la centrale d'alarme)

Ajout  
BM 01

## 2- Localiser la position du périphérique

- a- Si aucun voyant n'est allumé sur le périphérique, appuyez sur son bouton-poussoir

- b- Déplacez-vous dans la pièce avec le périphérique




- c- Choisissez la zone appropriée : celle dans laquelle son voyant vert est allumé

## 3- Fixer le périphérique

Veillez à utiliser des vis de fixation adaptées au support et au poids du produit.

Référez-vous aux cotes de fixation indiquées ci-après.

Pour le DS, veillez à respecter l'orientation du haut/bas socle : Utilisez ce repère

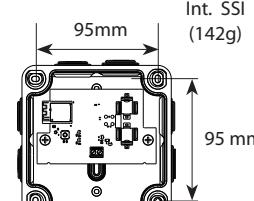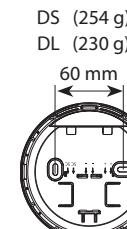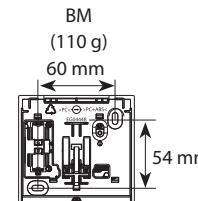

#### 4- Vérifier la qualité de la liaison radio entre la centrale d'alarme et le périphérique

##### a- Sur le périphérique :

Appuyez sur le bouton poussoir indiqué ci-dessus.

--> Le voyant vert du périphérique est allumé : le signal radio est bon

--> Le voyant vert du périphérique clignote : le signal radio est faible

--> Le voyant jaune du périphérique clignote : Communication perdue ou Centrale d'alarme non associée

Les voyants s'éteignent à l'issue de 15 min ou après un nouvel appui sur le bouton poussoir du périphérique.

##### b- Sur la centrale d'alarme :

b1- Composez le code d'accès 3113 : Appuyez sur les touches ^ et v pour faire défiler les chiffres et validez-les l'un après l'autre :

Appuyez sur la touche «VALID».

L'écran affiche **Informations des périphériques** appuyez sur la touche «VALID».

b2- Faites défiler sur l'écran les périphériques configurés : Appuyez sur les touches ^ ou v. Appuyez sur la touche «VALID» pour sélectionner celui que vous installez pour connaître la qualité de sa liaison radio avec la centrale d'alarme, par exemple :


**Périphérique 01  
BM**

b3- Appuyez sur la touche «VALID» et faites défiler les écrans : Appuyez sur les touches ^ ou v.

L'écran affiche la qualité du niveau de réception du périphérique :

**Réception radio bonne**

#### 5- Fermer le périphérique

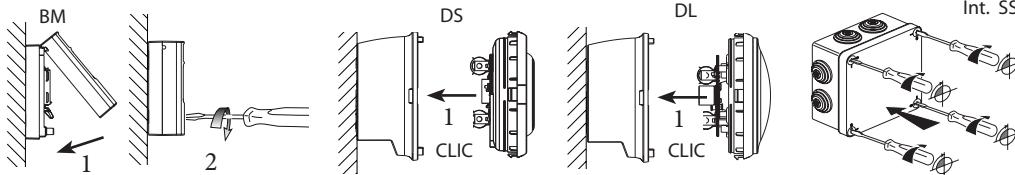

<b>DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE</b>
Le soussigné, Ura déclare que les équipements radioélectriques du type réf. 390 000/001/002/003/004 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <a href="http://www.ura.fr">www.ura.fr</a>
f : 2402-2480 MHz P : 6,3 mW

##### ⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.

**FR**



BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

Service Relations Pro : Tél. : 0810 00 89 89

[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

**DOC. N° LE17087AA**

*Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis n'engagent URA qu'après confirmation.*