


• Description
• Açıklama

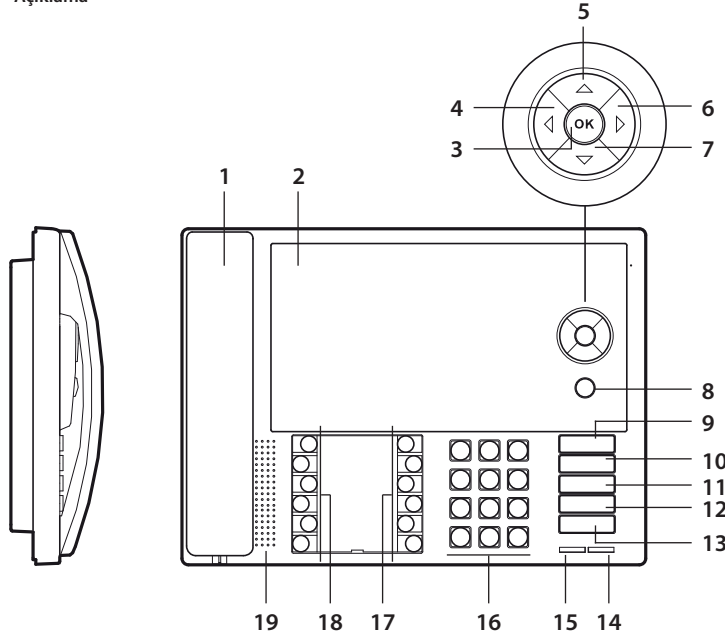


1. Handset
2. Screen
3. Confirm key
4. Left key
5. Up key
6. Right key
7. Down key
8. Return key
9. Call key
10. Unlock key
11. Address Book
12. Monitor key
13. Handfree

17. User-defined Key F07 – F12
18. User-defined Key F01 – F06
19. Loudspeaker
20. JTAG connector
21. Video output amplifying DIP switch
22. USB connector (for configuration by software)
23. Video input amplifying DIP switch
24. RCA video input connector
25. RJ11 handset connector
26. BNC video input connector
27. RJ45 system BUS connector
28. Power switch
29. SOS alarm connector
30. COM (alternate)

1. Ahize
2. Ekran
3. Onay tuşu
4. Sol yön tuşu
5. Yukarı tuşu
6. Sağ yön tuşu
7. Aşağı tuşu
8. Geri dön tuşu
9. Arama tuşu
10. Kilit açma tuşu
11. Adres Defteri
12. Monitör tuşu
13. Ahizesiz konuşma
14. SOS Göstergesi
15. Haberleşme Göstergesi
16. Dijital klavye

17. Kullanıcı tanımlı tuşlar F07-F12
18. Kullanıcı tanımlı tuşlar F01-F06
19. Hoparlör
20. JTAG konektörü
21. Video çıkışını güçlendirici DIP anahtarı
22. USD konektörü (yazılım kullanarak konfigürasyon yapmak için)
23. Video girişini güçlendirici DIP anahtarı
24. RCA video giriş konektörü
25. RJ11 ahize konektörü
26. BNC video giriş konektörü
27. RJ45 sistem BUS konektörü
28. Güç svici
29. SOS alarm konektörü
30. COM (alternatif)

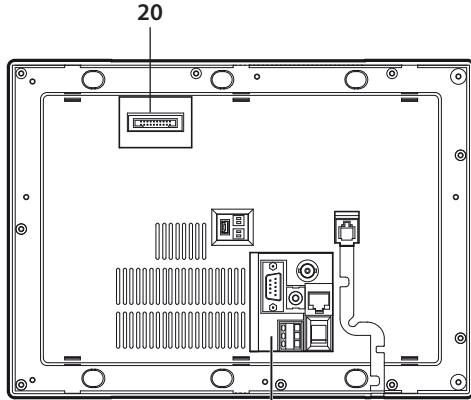

ON / AÇIK



SYSTEM → Management Center
SİSTEM → Yönetim Merkezi

OFF / KAPALI


Video gain setting from BUS system to Management Center. Video input gain control. Users have three options according image performances. BUS sisteminden Yönetim Merkezine Video gain (kazanç) ayarı Video giriş kazanç kontrolü. Kullanıcılar, görüntü performansına bağlı olarak üç seçeneğe sahiptir.

ON / AÇIK



Management Center → SYSTEM
Yönetim Merkezi → SİSTEM


Gain setting from Management Center video signal to BUS system. Yönetim Merkezi video sinyalinden BUS sistemine kazanç ayarı.

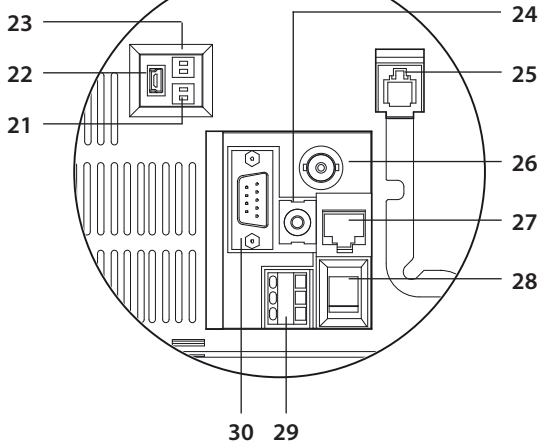

DIP switch setting instruction
DIP anahtarı ayar talimatları

	Distance Mesafe	1	2
Color or B/W video Renkli veya S/B video	0 – 300 m	OFF KAPALI	OFF KAPALI
	300 – 700 m	ON AÇIK	OFF KAPALI
	700 – 1000 m	ON AÇIK	ON AÇIK

- Installation notes
- Montaj bilgileri

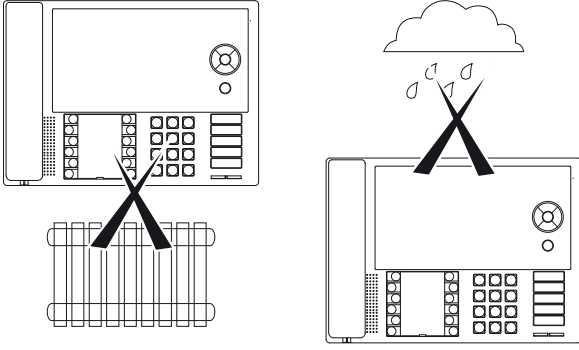


Warning

Before processing the installation must read this manual carefully. Don't modify or dismantle this product. Changing DIP switch or connection is forbidden except professional.

Uyarı

Montajdan önce bu kılavuz dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Bu ürün üzerinde değişiklik yapmayınız veya ürünü sökmeyiniz. Profesyonel operatörler haricinde DIP anahtarının veya bağlantısının değiştirilmesi yasaktır.


- Management Central desktop installation
- Yönetim Merkezi Masa Üstü Kurulumu

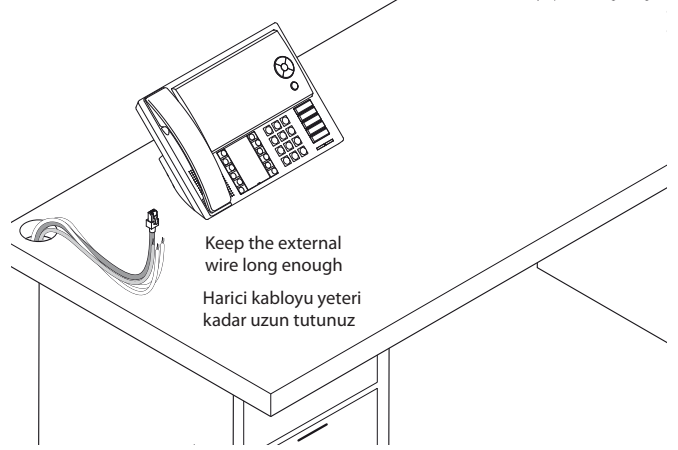

Put Management Center on the table then connect external wire with Management Center through the desktop hole.

Yönetim Merkezi sistemini masaya yerleştiriniz ve harici kabloyu masaüstündeki delik vasıtasıyla sisteme bağlayınız.


- Management Central desktop installation
- Yönetim Merkezi Masa Üstü Kurulumu

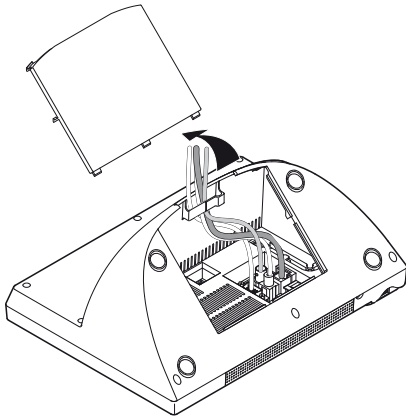

Pickup handset, invert the Management Center, open the bottom cover, connect wires put wires in to the buckle and then close the bottom cover.

Ahizeyi kaldırınız, sistemi tersine çeviriniz, alt kapağı açınız, kabloları bağlayınız ve kablo tokasının içerisine yerleştiriniz, ve alt kapağı kapatınız.



- Change buckle direction
- Kablo tokası yönünün değiştirilmesi

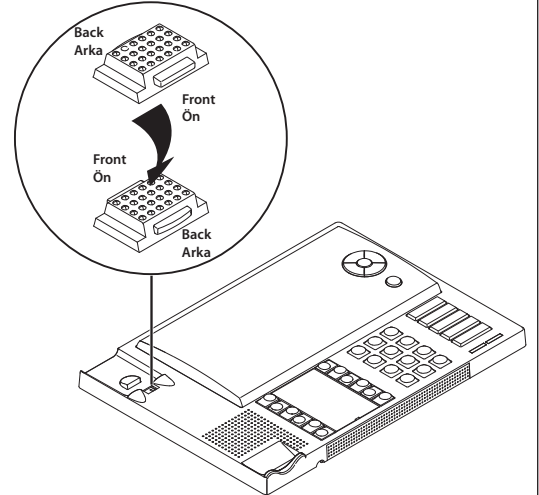


Pick up handset and pull out the buckle. Rotate the buckle according instruction. Fix the buckle into the groove. According the reality to rotate the buckle or not.

Ahizeyi kaldırınız ve kablo tokasını dışarı çekiniz. Talimatlara uygun olarak kablo tokasını döndürünüz. Tokayı yuvasına oturtunuz. Tokanın döndürülüp döndürülmeyeceğine fiziki durum dikkate alınarak karar verilmelidir.

- Load the user-defined number
- Kullanıcı tanımlı numaraların yüklenmesi

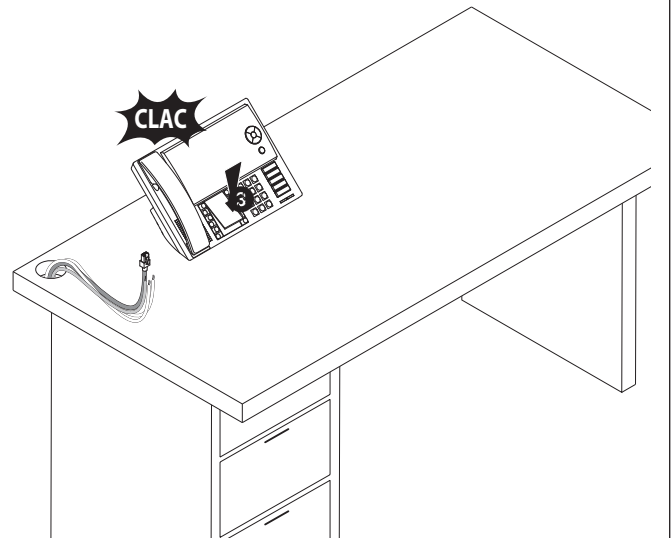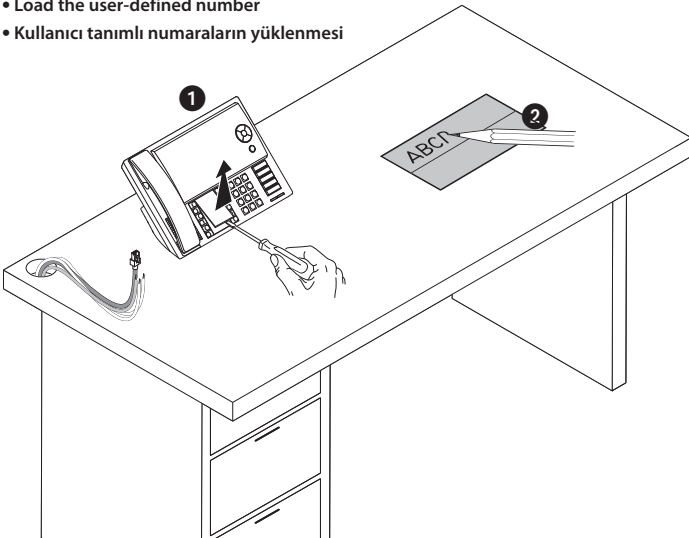


• Technical data
• Teknik veriler

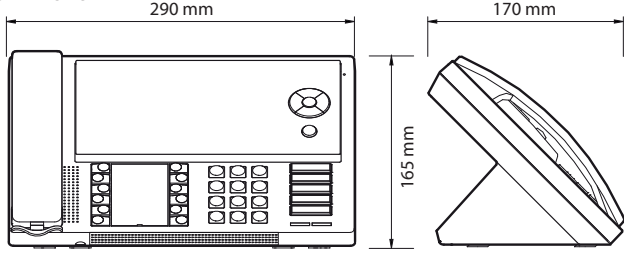

Management Center desktop
Yönetim Merkezi masaüstü

- Power supply: 30 Vdc	- Güç kaynağı: 30 Vdc
- Current: standby 80 mA; work 180 mA	- Akım: standby 80 mA; çalışırken 180 mA
- Resolution: 800 x 480	- Çözünürlük: 800 x 480
- LCD Screen: 7" LED backlight	- LCD Ekran: 7" LED arkaışığı

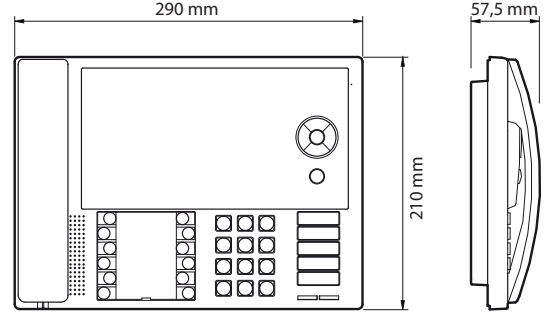

Management Center embedded
Yönetim Merkezi - tümleşik

• Operation

Call Indoor Unit, Entry Panel and other Management Center:

1. Call Indoor Unit: press "CALL" to enter calling interface, input 8 bits Indoor Unit No. "DDDD-FFII", then press "OK" or "CALL" to call.
2. Monitor Wall Entry Panel: press "MONITOR" to enter monitoring interface, input 4 bits Wall Entry Panel No. "80XX" (XX-Wall Entry Panel Number 01-80), then press "OK" or "MONITOR" to monitor.
3. Monitor Unit Entry Panel: press "MONITOR" to enter monitoring interface, input 6 bits Unit Entry Panel No. "DDDD-XX" (XX Unit Entry Panel No. 01-80), then press "OK" or "MONITOR" to monitor. In monitoring status, press "MONITOR" could realize cycle monitor for Unit Entry Panels. Press "HANDFREE" or pick up handset able to communicate with Entry Panel. Press "UNLOCK" to unlock during communication.
4. Call other Management Center: press "CALL" to enter calling interface. Input 4 bits Management Center Number "90XX" (XX-Management Center No, 01 – 16), then press "OK" or "CALL" to call.

Note – Indoor Unit dialing rule: DDDD-FFII, DDDD-4 bit Unit Number, FF-Floor Number, II-Room number, riser MC's DDDD is fixes to 0000.

Except above operation for call or monitor, users can call with below instruction:

1. Able to enter address book interface to choose Indoor Unit, Wall Entry Panel, Unit Entry Panel and Management Center by navigation pushbutton and call direct by pressing "OK" key.
2. On main menu standby interface, dial directly by number key. Dial rule is same to above mentioned. Press "OK" to realize call or monitor function.
3. Dial by shortcut key: speed dial by pushbutton F1-F12 which be set in advance. There are 12 shortcut key which can save 12 number for Indoor Unit, Unit Entry Panel, Wall Entry Panel or Management Center.
How to set shortcut key. Choose menu: **Setting / Passport validation / Define pushbutton / Choose a pushbutton**, then press "OK" key to enter setting shortcut key interface. Using "◀▶" key to move cursor onto "0000" then input the number which want to save, press "OK" to return.

Receive calls from Indoor Unit, Entry Panel and other Management Center: caller address "XXXX calling" will be shown on the interface. If calling from Entry Panel, video image will be transmitted also. Pick up handset or press "HANDFREE" key to answer.

Hang up on the Management Center to end the conversation. When communicate with Indoor Unit, video picked by Management Center camera (optional function) can be sent to Indoor Unit. For conversation between two Management Center, just audio no video.

Entry Panel call forwarding: when Entry Panel call this device, during conversation, press "CALL" key to enter call forwarding status. At this moment, press 8-bit Indoor Unit number, and confirmed by pressing "OK" to forward call to appointed Indoor Unit. At this moment, the image picked up by Entry Panel will switch to Indoor Unit. Management Center will stop communicating with Entry Panel and start to talk with Indoor Unit. After hang up Management Center, Entry Panel could start to communicate with Indoor Unit. If Indoor Unit couldn't answer forwarding call from Management Center within 30s, Management Center will come back to video conversation with Entry Panel.

Indoor Unit call forward: when Indoor Unit call this device, during conversation press "CALL" key to enter call forwarding status. At this moment, press 8-bit Indoor Unit number, and confirmed by pressing "OK" to forward call to another Indoor Unit, this device will stop communicating with calling Indoor Unit and start to talk with call-accepted Indoor Unit.

After hang up Management Center, two Indoor Unit could start to communicate. If Indoor Unit couldn't answer forwarding call from Management Center within 30s, Management Center will come back to talk with calling Indoor Unit.

• Çalıştırma

İç Mekan Ünitesinin, Giriş Panelinin ve diğer Yönetim Merkezi birimlerinin aranması:

1. İç Mekan Ünitesinin Aranması: Arama arayüzüne giriş için "CALL" tuşuna basınız, 8 haneli İç Mekan Ünitesi numarasını giriniz: "DDDD-FFII", daha sonra "OK" tuşuna veya "CALL" tuşuna tıklayarak arama yapabilirsiniz.
2. Duvar Giriş Panelinin İzlenmesi: "MONITOR" tuşuna basarak izleme arayüzüne giriniz, 4 haneli Duvar Giriş Paneli numarasını giriniz "80XX" (XX-Duvar Giriş Paneli Numarası 01-80), daha sonra "OK" veya "MONITOR" tuşuna basarak izleme yapmaya başlayabilirsiniz.
3. Ünite Giriş Panelinin İzlenmesi: "MONITOR" tuşuna basarak izleme arayüzüne giriniz, 6 haneli Ünite Giriş Paneli numarasını giriniz "DDDD-XX" (XX-Ünite Giriş Paneli Numarası 01-80), daha sonra "OK" veya "MONITOR" tuşuna basarak izleme yapmaya başlayabilirsiniz. İzleme konumunda "MONITOR" tuşuna basarak Ünite Giriş Panelleri için döngüsel izleme yapılabilir. "HANDFREE" tuşuna basarak veya ahizeyi kaldırarak Giriş Paneli ile iletişim kurulabilir. İletişim esnasında "UNLOCK" tuşuna basarak kilidi açabilirsiniz.
4. Diğer Yönetim merkezlerinin aranması: "CALL" tuşuna basarak arama arayüzüne giriniz. 4 haneli Yönetim Merkezi Numarasını "90XX" (XX-Yönetim Merkezi No, 01 – 16) giriniz ve sonrasında "OK" veya "CALL" tuşuna basarak arama yapınız.

Not - Dahili Ünite arama prosedürü: DDDD-FFII, DDDD-4 haneli Ünite Numarası, FF-Kat Numarası, II-Oda numarası, merdiven yönetim merkezinin DDDD numarası 0000 olarak belirlenir.

Yukarıda belirtilen arama veya izleme işlemi dışında kullanıcılar aşağıdaki prosedürü kullanarak da arama yapabilir:



1. Navigasyon tuşunu kullanarak adres defteri arayüzüne girip Dahili Ünite, Duvar Giriş Paneli, Ünite Giriş Paneli ve Yönetim Merkezi seçimi yapılabilir ve "OK" tuşuna basarak doğrudan arama yapılabilir.
2. Ana menü standby arayüzünde numara tuşu kullanılarak doğrudan numara çevrilir. Numara çevirme prosedürü yukarıdaki prosedürün aynısıdır. "OK" tuşuna basılarak arama veya izleme fonksiyonu gerçekleştirilir.
3. Kısayol tuşuyla numara çevirme: önceden programlanmış F1-F12 düğmeleriyle hızlı arama Dahili Ünite, Ünite Giriş Paneli, Duvar Giriş Paneli veya Yönetim Merkezi için 12 numara kaydedebilen 12 kısayol tuşu mevcuttur.
Kısayol tuşu seçimi: Menü seçimi: **Ayarlar / Pasaport doğrulama / Tuş tanımlama / Tuş seçimi yapılır**, sonrasında "OK" tuşuna basılarak kısayol ayarlama arayüzüne girilir. "◀▶" tuşu kullanılarak imleç "0000" a getirilir, kaydedilmek istenen numara girilir ve sonra "OK" tuşuna basılır.

Dahili Üniteden, Giriş Panelinden ve diğer Yönetim Merkezlerinden çağrı almak: arayüzde "XXXX arıyor" bilgisi görüntülenecektir. Giriş Panelinden yapılan aramalarda ayrıca görüntü de aktarılacaktır. Cevap vermek için ahizeyi kaldırınız veya "HANDFREE" tuşuna basınız. Görüşmeyi sona erdirmek için Yönetim Merkezinde telefonu kapatınız. Dahili Ünite ile görüşme yaparken Yönetim Merkezi tarafından yakalanan görüntü (isteğe bağlı fonksiyondur) Dahili Üniteye gönderilebilir. İki yönetim Merkezi arasında görüntülü değil sadece sesli görüşme yapmak için.

Giriş Paneli çağrı yönlendirme: Giriş Panelinden bu cihaz arandığında görüşme esnasında "CALL" tuşuna basarak çağrı yönlendirme konumuna girebilirsiniz. Bu esnada 8 haneli Dahili Ünite numarasına basınız ve "OK" tuşuyla onaylayıp görüşmeyi ilgili Dahili Üniteye yönlendirebilirsiniz. Bu esnada Giriş Paneli tarafından alınan görüntü Dahili Üniteye aktarılacaktır. Yönetim Merkezi Giriş Paneli ile iletişimi durduracak ve Dahili Ünite ile konuşmaya başlayacaktır. Yönetim Merkezi çağrısı sonlandırıldığında Giriş Paneli Dahili Ünite ile haberleşmeye başlayabilir. Eğer Dahili Ünite 30 saniye içerisinde Yönetim Merkezinden yönlendirilen çağrıya cevap vermediyse Yönetim Merkezi Giriş Paneli ile görüntülü konuşma durumuna geri dönecektir.

Dahili Ünite çağrı yönlendirme: Dahili Üniteden bu cihaz arandığında görüşme esnasında "CALL" tuşuna basarak çağrı yönlendirme konumuna girebilirsiniz. Bu esnada 8 haneli Dahili Ünite numarasını girip "OK" tuşuna basarak onayladıktan sonra çağrıya başka bir Dahili Üniteye yönlendirebilirsiniz, cihaz arama yapan Dahili Ünite ile haberleşmeyi keserek ve çağrıyı kabul eden Dahili Ünite ile haberleşmeye başlayacaktır. Yönetim Merkezi çağrısı kapatıldığında iki Dahili Ünite haberleşmeye başlayabilir. Eğer Dahili Ünite 30 saniye içerisinde Yönetim Merkezinden yönlendirilen çağrıya cevap vermediyse Yönetim Merkezi Dahili Ünite ile görüntülü konuşma durumuna geri dönecektir.

- Menu function
- Menü fonksiyonu

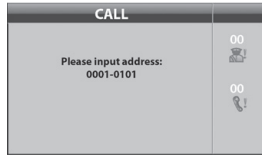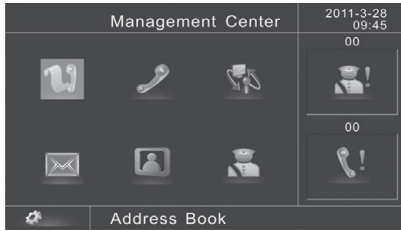

Trusteeship

If this Management Center is not the main management center (address is not 00), it can be entrusted to realize forward call to main Management Center when no body keep watching it.



Unprocessed alarm record

Enter browse interface, press "△", "▽" keys to check next record. For unprocessed alarm, press "OK" to enter alarm process interface. After checking and processing the alarms, pressing "1" or "2" to remove alarm on Management Center. "1" means alarm already processed. "2" means false alarm.



Information record / Unanswered call list

Press "△", "▽" to browse.

Answered call / Answered call list

Press "△", "▽" to browse.

Dialed call / Dialed call record

Press "△", "▽" to browse.

Polling record / Abnormal record

Press "△", "▽" to browse.

Defence / Record list

Press "△", "▽" to browse.

Delete record

- Input password

Input validating password.

- Unanswered call press "OK" to confirm deleting

Press "OK" to delete.

- Answered call press "OK" to confirm deleting

Press "OK" to delete.

- Dialed call press "OK" to confirm deleting

Press "OK" to delete.



Monitor

Enter monitor interface, press number key to monitor Unit Entry Panel and Wall Entry Panel. During monitoring, can switch among Entry Panel cameras one by one via pressing "monitor" button. Input Unit Entry Panel or Wall Entry Panel number on number key and confirm by pressing "OK" or "MONITOR" key to monitor Unit Entry Panel or Wall Entry Panel.



Unanswered call

Enter unanswered call interface. Missed call list will be shown. After checking all missed calls, "00 missed call" will be shown on Management Center.

Main interface has nine sub-menu.

There are address book, call, trusteeship, unprocessed alarm record, message record, monitor, alarm record, missed call and setting.

Each menu functions are as below:

Ana arayüzde dokuz alt menü bulunmaktadır:

Bunlar adres defteri, çağrı, gözetim, işleme alınmamış alarm kaydı, mesaj kaydı, izleme, alarm kaydı, cevapsız çağrılar ve ayarlardır.

Menü fonksiyonları şunlardır:

Address book

Unit Entry Panel / Unit Entry Panel list

Browse by turn page, press "OK" to call or monitor directly.

Wall Entry Panel / Wall Entry Panel list

Browse by turn page, press "OK" to call or monitor directly.

Indoor Unit / Indoor Unit list

Browse by turn page and search by unit No, press "OK" to call directly.

Management Center / Management Center list

Browse by turn page press "OK" to call directly.

Adres Defteri

Ünite Giriş Paneli / Ünite Giriş Paneli listesi

Sayfada gezinti yaparak "OK" tuşuna basıp doğrudan arama veya izleme yapabilirsiniz.

Duvar Giriş Paneli / Duvar Giriş Paneli listesi

Sayfada gezinti yaparak "OK" tuşuna basıp doğrudan arama veya izleme yapabilirsiniz.

Dahili Ünite / Dahili Ünite Listesi

Sayfada gezinti yaparak Ünite No bazında arama yapabilir ve "OK" tuşuna basarak doğrudan arama yapabilirsiniz.

Yönetim Merkezi / Yönetim Merkezi listesi

Sayfada gezinti yaparak "OK" tuşuna basıp doğrudan arama yapabilirsiniz.

Call

Enter call interface. Call Indoor Unit and Management Center by pressing number key, then push "OK" or "CALL" to connect.

Arama

Arama arayüzüne giriniz. Numara tuşlarını kullanarak Dahili Ünite ve Yönetim Merkezini arayınız ve sonra bağlanmak için "OK" veya "CALL" tuşuna basınız.

Gözetim

Eğer bu Yönetim Merkezi ana yönetim merkezi konumunda değilse (adres 00 değilse), gözetimde olan birileri yoksa bu görev başka bir birime aktarılacak ana Yönetim Merkezine çağrı yönlendirmesi yapılabilir.

İşleme alınmamış alarm kaydı

Gezinti arayüzüne giriniz ve "△", "▽" tuşlarına basarak bir sonraki kaydı kontrol ediniz. İşleme alınmamış alarmlar için "OK" tuşuna basarak alarm işleme arayüzüne giriniz. Alarm kontrol edildikten ve işleme alındıktan sonra Yönetim Merkezinde alarmı çıkarmak için "1" veya "2" ye basınız. "1", alarmın halihazırda işleme alındığını ifade eder. "2" hatalı alarm demektir.

Bilgi kaydı / Cevapsız çağrı listesi

"△", "▽" tuşuna basarak listede gezinti yapabilirsiniz.

Cevap verilmiş çağrılar / Cevap verilmiş çağrı listesi

"△", "▽" tuşuna basarak listede gezinti yapabilirsiniz.

Yapılan aramalar / Yapılan aramalar kaydı

"△", "▽" tuşuna basarak listede gezinti yapabilirsiniz.

Yoklama kaydı / Anormal kayıtlar

"△", "▽" tuşuna basarak listede gezinti yapabilirsiniz.

Koruma / Kayıt listesi

"△", "▽" tuşuna basarak listede gezinti yapabilirsiniz.

Kayıt silme

- Şifreyi giriniz

Doğrulama şifresini giriniz

- Cevaplanmamış çağrılar, "OK" e basarak silme işlemini onaylayınız

"OK" tuşuna basarak silmeyi gerçekleştiriniz.

- Cevaplanmış çağrılar, "OK" e basarak silme işlemini onaylayınız

"OK" tuşuna basarak silmeyi gerçekleştiriniz.

- Yapılan çağrılar, "OK" e basarak silme işlemini onaylayınız

"OK" tuşuna basarak silmeyi gerçekleştiriniz.

İzleme

Monitör arayüzüne giriniz, izlenecek Ünite Giriş Panelinin ve Duvar Giriş Panelinin numarasına basınız. İzleme esnasında "monitor" düğmesine basarak Giriş Paneli kameraları arasında tek tek geçiş yapabilirsiniz. Tuş klavyesinde Ünite Giriş Panelinin veya Duvar Giriş Panelinin numarasını girip "OK" veya "MONITOR" tuşuna basarak Ünite Giriş Panelini veya Duvar Giriş Panelini izlemeye alabilirsiniz.

Cevapsız çağrılar

Cevapsız çağrı arayüzüne giriniz. Cevapsız çağrı listesi ekrana gelecektir. Tüm cevapsız çağrılar kontrol edildikten sonra Yönetim Merkezinde "00 cevapsız çağrı" bilgisi görüntülenecektir.



Setup

Input validating password



Press "OK" to confirm re-deposit.
Press "OK" to restore information message record to SF5 computerized data base.



Password setting

Input old password and new password twice.
Press "OK" to change current password.



Screen regulation:

- **Contrast:** press "△▽" to adjust. "◀▶" is for LCD image hue adjustment.
- **Brightness:** press "△▽" to adjust. "◀▶" is for LCD image hue adjustment.
- **Hue:** press "△▽" to adjust. "◀▶" is for LCD image hue adjustment.
- **Backlight brightness:** press "△▽" to adjust. "◀▶" is for LCD background light brightness adjustment.



Pushbutton defined F01 – F12

Press "△▽" to choose F01 – F12, press "OK" to confirm shortcut key setting.
Press "◀▶" to cycle pick: Unset function, 0000, trusteeship, message record, alarm record etc. After set F01 – F12, at standby status, press shortcut key to execute defined function. When the setup item is "0000", input the number for dialling up.
Press "OK" to save setting.



Polling setting / Inspection function

- **Off:** close inspection function for Indoor Unit with alarm.
- **On:** Enable to inspect Indoor Unit with alarm.
- **Interval of inspection:** 03 – 60 s, using "◀▶" key to set interval of inspection.



Datetime setting

- **Year:** press "◀▶" to choose, using "△▽" key to choose year from 2000 to 2099.
- **Month:** press "◀▶" to choose, using "△▽" key to choose month from Jan to Dec.
- **Date:** press "◀▶" to choose, using "△▽" key to choose date from 1 to 31.
- **First bit of hour:** press "◀▶" to choose, using "△▽" key to choose from 0 – 2.
- **Second bit of hour:** press "◀▶" to choose, using "△▽" key to choose from 0 – 9.
- **First bit of minute:** press "◀▶" to choose, using "△▽" key to choose from 0 – 5.
- **Second bit of minute:** press "◀▶" to choose, using "△▽" key to choose from 0 – 9.



Room Number Mode

- **1: 8888 – 8888**
Displayed by number.
- **2: 8888 – 88A**
Displayed room No, by letters. E.g.: A-Z represents 01-26.



Download address book

Press "OK" to confirm re-download.
Press "OK" showing "downloading ..." by SF2 software. Before starting to download, please make sure the USB connected with PC works and already installed SF2 drive program, then click SF2 to set address book download option.

Ayarlar

Doğrulama şifresini giriniz



Bilgi Kurtarma

"OK" tuşuna basarak bilgi kurtarma işlemini onaylayınız.
"OK" tuşuna basarak bilgi mesajları kaydını SF5 veritabanına geri kurtarabilirsiniz.



Şifre ayarı

Eski ve yeni şifreyi ikişer kez giriniz.
"OK" tuşuna basarak mevcut şifreyi değiştiriniz.



Ekran çözünürlüğü:

- **Contrast:** ayarlamak için "△▽" tuşuna basınız. "◀▶" tuşu LCD görüntü ton ayarlaması için kullanılır.
- **Parlaklık:** "△▽" tuşuna basarak ayarlama yapabilirsiniz. "◀▶" tuşu LCD görüntü ton ayarlaması için kullanılır.
- **Ton:** ayarlamak için "△▽" tuşuna basınız. "◀▶" tuşu LCD görüntü ton ayarlaması için kullanılır.
- **Arka aydınlatma parlaklığı:** "△▽" tuşuna basarak ayarlama yapabilirsiniz. "◀▶" tuşu LCD arka plan ışığı parlaklığının ayarlanması için kullanılır.



Kullanıcı tanımlı F01-F12 arası düğmeler

"△▽" tuşuna basarak F01 – F12 arası fonksiyon tuşlarını seçebilir ve "OK" e basarak kısayol ayarını onaylayabilirsiniz.
"◀▶" tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz: Geri alma fonksiyonu, 0000, görev yönlendirme, mesaj kaydı, alarm kaydı vb. F01-F12 tuşları ayarlandıktan sonra, standby konumunda, tanımlanmış olan fonksiyonu çalıştırmak için ilgili kısayola basınız. Ayar "0000"da olduğunda aranacak numarayı giriniz.
"OK" tuşuna basarak yaptığınız ayarı kaydediniz.



Yoklama ayarı / Denetleme fonksiyonu

- **Kapalı:** Alarmlı Dahili Ünite için denetim fonksiyonunu kapatır.
- **Açık:** Alarmlı Dahili Ünitenin denetlenmesini etkinleştirir.
- **Denetim sıklığı:** Denetim sıklığını ayarlamak için "◀▶" tuşunu kullanarak 03-60 s arası bir dilim seçebilirsiniz.



Tarih-saat ayarı

- **Yıl:** seçim yapmak için "◀▶" tuşuna basınız, "△▽" tuşunu kullanarak 2000-2099 arası bir yıl seçimi yapabilirsiniz.
- **Ay:** seçim yapmak için "◀▶" tuşuna basınız, "△▽" tuşunu kullanarak Ocak - Aralık arası bir ay seçimi yapabilirsiniz.
- **Tarih:** seçim yapmak için "◀▶" tuşuna basınız, "△▽" tuşunu kullanarak 1-31 arası bir gün seçimi yapabilirsiniz.
- **İlk saat hanesi:** seçim yapmak için "◀▶" tuşuna basınız, "△▽" tuşunu kullanarak 0-2 arası saat seçimi yapabilirsiniz.
- **İkinci saat hanesi:** seçim yapmak için "◀▶" tuşuna basınız, "△▽" tuşunu kullanarak 0-9 arası saat seçimi yapabilirsiniz.
- **İlk dakika hanesi:** seçim yapmak için "◀▶" tuşuna basınız, "△▽" tuşunu kullanarak 0-5 arası dakika seçimi yapabilirsiniz.
- **İkinci dakika hanesi:** seçim yapmak için "◀▶" tuşuna basınız, "△▽" tuşunu kullanarak 0-9 arası dakika seçimi yapabilirsiniz.



Oda Numarası Formatı

- **1: 8888 – 8888**
Numaraya göre görüntüleme.
- **2: 8888 – 88A**
Harf ile oda görüntüleme Örnek: A-Z 01-26 arası odaları temsil eder.



Adres defterinin yüklenmesi

Yeniden yükleme için "OK" tuşuna basınız.
"OK" tuşuna basıldığında SF2 yazılımı vasıtasıyla "...yükleme" bilgisi ekrana gelir. Yükleme başlamadan önce lütfen PC'ye bağlı USB'nin ve halihazırda kurulu olan SF2 sürücüsü programının çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve sonrasında SF2'ye tıklayarak adres defteri yükleme işlemini ayarlayınız.



Parameter setup

- **Device type parameter**
Press "△▽" to choose, using "◀▶" key to change parameter.
- **Local Number**
Press "△▽" to choose, using "◀▶" key to choose number from 0 to 15.
- **Language**
Press "△▽" to choose, using "◀▶" to choose language (multi-language).
- **Camera**
Press "△▽" to choose, using "◀▶" key to make sure camera existed or not.
- **Ring Setup / Song**
Press "△▽" to choose music, press "◀▶" to enter ringtone setting.
- **Ring Setup / To choose music**
Using "◀▶" key to choose ringtone from number 01-12 music.
- **Ring Setup / Volume**
Using "◀▶" key to adjust volume from 1 to 16.
- **Others**
Version: Showing current software version.
- **Others / Day Mode**
Enable or disable Day Mode, if disable, it can't setting Day Time.
- **Others / Day Time**
Setting day from start time to end time, other time is Night Time, When in Day Time mode, if Entry Panel calling Indoor Unit, should call to Management Center firstly, and then transfer Indoor Unit.
- **Room setting**
Only for management center installed in the riser.



Parametre ayarları

- **Cihaz tipi parametresi**
"△▽" tuşuyla seçim yapabilir, "◀▶" tuşuna basarak parametreyi değiştirebilirsiniz.
- **Yerel Numara**
"△▽" tuşuyla seçim yapabilir, "◀▶" tuşuna basarak 0-15 arası rakam seçebilirsiniz.
- **Dil**
"△▽" tuşuyla seçim yapabilir, "◀▶" tuşuna basarak dil seçebilirsiniz (çoklu dil).
- **Kamera**
"△▽" tuşuyla seçim yapabilir, "◀▶" tuşuna basarak kameranın mevcut olup olmadığından emin olabilirsiniz.
- **Çalma Zili Ayarı / Şarkı**
"△▽" tuşuyla seçim yapabilir, "◀▶" tuşuna basarak müzik ve zil ayarlarına girebilirsiniz.
- **Zil Ayarları / Müzik seçimi**
"◀▶" tuşuyla 01-12 arası zil sesi seçebilirsiniz.
- **Zil Sesi Ayarları / Zil Şiddeti**
"◀▶" tuşuyla 1-16 değerleri arasında zil şiddeti ayarlayabilirsiniz.
- **Diğer**
Sürüm: Mevcut yazılım sürümünü gösterir.
- **Diğer / Gün Formatı**
Gün formatını etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için kullanılır, eğer devre dışı bırakılırsa Gün-Saat ayarı yapılamaz.
- **Diğer / Tarih Saat**
Başlangıç-bitiş saati olarak gün uzunluğu ayarlaması yapılabilir, diğer seçenekler Gece ve Gündüzdür. Zaman formatı, eğer Giriş Panelinden Dahili Üniteye arama yapılıyorsa bu çağrı ilk olarak Yönetim Merkezine gitmeli oradan Dahili Üniteye aktarılmalıdır.
- **Oda ayarı**
Sadece merdiven katına monte edilmiş yönetim merkezi içindir.

- Attention:

Press "OK" to go next level menu and "←" to return last level menu or cancel last input number.
Press "*" to index or return main menu directly. Operation could be followed up by cue line.

- Quick function button on the right (blue icon):

On "CALL" or "MONITOR" interface, press "◀▶" and "OK" to enter right side small function options.
On other interface, press "#" or "OK" to enter right side small functions.

- Other functions:

- Save communication record: during intercom, it can save caller or receiver address and time automatically.
- Password setting: everytime to power on or off, default password for setting and record cancellation is 8888 88. At work status, can set on setting menu.
- Energy-saving mode: if no operation is taken during 2m, the device will shut off display. At standby status, it still can process incoming call. If want to come back to work status, click any key to return normal display status.
- Indicator.
Green light keep on: management center at standby status, time and date showing on the display.
Green light flash: management center at work status, such as call coming.
Red light flash: new alarm info or have unprocessed alarm.

- Dikkat:

"OK" tuşuna basarak bir sonraki menüye gidiniz ve "←" ye basarak son menüye dönünüz veya son girdiyi iptal ediniz.
"*" ye basarak doğrudan ana menüye girebilir veya dönebilirsiniz. İşlem sıralı olarak takip edilebilir.

- Sağ (mavi) ikon üzerindeki pratik fonksiyon tuşu:

"ÇAĞRI" veya "İZLEME" arayüzünde "◀▶" tuşuna ve "OK" e basarak sağ tarafta bulunan pratik fonksiyon seçeneklerine girilebilir.
Diğer arayüzde "#" veya "OK" tuşuna basarak sağ taraftaki pratik fonksiyonlara girilebilir.

- Diğer fonksiyonlar:

- İletişim kayıtlarının kaydedilmesi: intercom esnasında çağrıyı yapan veya çağrıyı alan kişi adresini ve saatini otomatik olarak kaydedebilir.
- Şifre ayarı: cihaz her açılıp kapatıldığında ayar ve kayıt iptali için standart şifre 8888 88'dir. Çalışma konumunda ayarlar menüsünde ayar yapılabilir.
- Enerji tasarrufu modu: 2 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz ekranı kapatacaktır. Standby kademesinde cihaz halen gelen aramaları işleme alabilir. Çalışma kademesine geri dönmek için herhangi bir tuşa basılarak normal ekran kademesine geri dönüş yapılabilir.
- Gösterge.
Yeşil ışığın yanması: yönetim merkezi standby kademesinde, ekranda saat ve tarih gösterilir.
Yeşil ışığın yanıp sönmesi: yönetim merkezi çalışma kademesinde - çağrının gelmesi gibi.
Kırmızı ışığın yanıp sönmesi: yeni alarm bilgisi veya işleme alınmamış alarm.