

Digitális audió monoblokk kaputábla

Telepítési útmutató





Digitális audió monoblokk kaputábla

Tartalom

1 Bevezetés	4
1.1 Figyelmeztetések és tanácsok	4
2 Leírás	5
2.1 Főbb funkciók	5
2.1.1 A kezelőfelület használata	5
2.2 Előlnézet	6
2.3 Hátnézet	7
2.4 Telepítés	8
3 Konfigurálás	10
3.1 Hozzáférés a programozáshoz	10
3.2 Mesterkód setup	13
3.2.1 Egy mesterkód beírása	13
3.2.2 Egy mesterkód törlése	13
3.2.3 Minden mesterkód törlése	14
3.2.4 Az eszköz általános nullázása	14
3.3 SCS és logikai cím setup	15
3.3.1 A hívástípus kiválasztása: SCS vagy logikai	15
3.3.2 Új logikai cím SCS cím alapján	16
3.3.3 Egy logikai cím módosítása	17
3.3.4 Egy logikai cím törlése	18
3.3.5 Egy logikai cím törlése SCS cím alapján	19
3.3.6 Minden logikai cím törlése	20
3.4 Zárkód setup	21
3.4.1 zárkód funkció engedélyezése	22
3.4.2 A zárkód társítása a belső érintkezőhöz vagy egy külső P kapcsolóhoz	23
3.4.3 Egy új zárkód beírása	24
3.4.4 Egy zárkód törlése	25
3.4.5 Minden zárkód törlése	26
3.5 SCS passepartout setup	27
3.5.1 A passepartout funkció engedélyezése	27
3.5.2 A passepartout társítása a belső érintkezőhöz vagy egy külső P kapcsolóhoz	28
3.5.3 Egy új passepartout beírása	29
3.5.4 Egy passepartout kód törlése	29
3.5.5 Minden passepartout kód törlése	30
3.6 Központ setup	31
3.6.1 Központi hívás engedélyezése	31
3.6.2 A központ SCS címének módosítása	32
3.7 Hibaüzenetek	33
4 Függelék	34
4.1 Kijelző megjelenítés	34
4.2 A mesterkódok visszaállítása a fő mesterkód használata nélkül	35
4.3 Műszaki adatok	36

1.1 Figyelmeztetések és tanácsok

A telepítés előtt fontos a jelen kézikönyv alapos áttanulmányozása.

Hanyagosság, helytelen használat vagy illetéktelen személy általi hozzányúlás esetén a garancia automatikusan érvényét veszti.



Digitális audió monoblokk kaputábla

2 Leírás

2.1 Főbb funkciók

A BTicino kaputelefon tábla akár 4000 (0-3999) belső cím és a központba  irányuló hívás kezelésére képes.

Előzetesen memorizált numerikus kódok (SCS címek) vagy alfanumerikus kódok (logikai címek) felismerése útján végzi a belső pontok hívását és a lakók számára egy hozzárendelt numerikus kóddal teszi lehetővé a zár nyitását.












Az eszközt egy 16 megvilágított billentyűből és egy állapot megjelenítésére alkalmas digitális kijelzőből álló kezelőfelület alkotja.


2.1.1 A kezelőfelület használata

Az eszköz kezelőfelületéről az alábbi műveletek végzése lehetséges:

- számalapú és logikai (alfanumerikus) hívások
- kódok programozása: mester, passepartout és zár
- zárkód módosítás
- hívás a központból.


Az alábbi táblázat a kezelőfelületről végezhető alpműveletekre ad példákat.

BEÜTÉS	MŰVELET
1 	Példa SCS cím hívására. Hívja az SCS "1" című lakást.
1A 	Példa logikai cím hívására. Hívja az "1A" című lakást.
 0000 	Mesterkód megadása. Az eszköz konfigurálásához ad hozzáférést.
 1234 	Passepartout vagy zárkód megadása. A kaputáblához társított zár nyitását teszik lehetővé
 1234  5678  5678 	Példa a zárkód módosítására (1234-ről 5678-re).
	Hívás a központba.




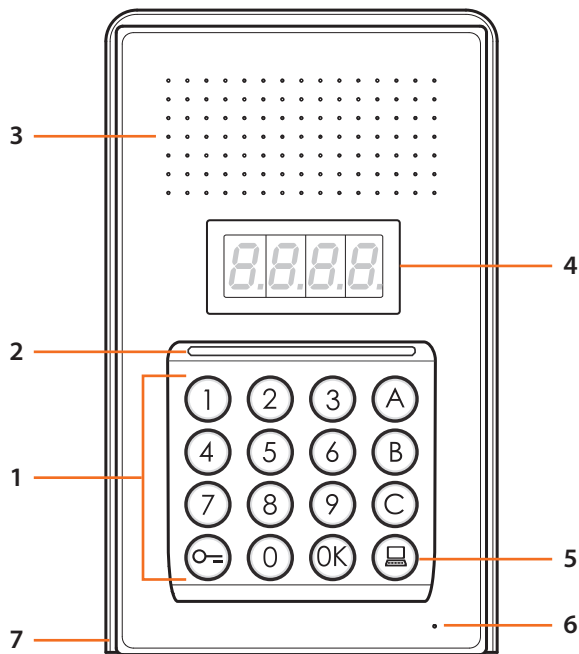
2.2 Előnézet

- 1 - 1 - Alfánumerikus billentyűzet;
"OK" gomb a kódok megerősítéséhez;
"☎" gomb a zár nyitásához.
- 2 - LED a billentyűk megvilágításához.
- 3 - Hangszóró.
- 4 - Kijelző.
- 5 - Központhívó billentyű.
- 6 - Mikrofon.
- 7 - Esővédő tető.


2.3 Hátulnézet

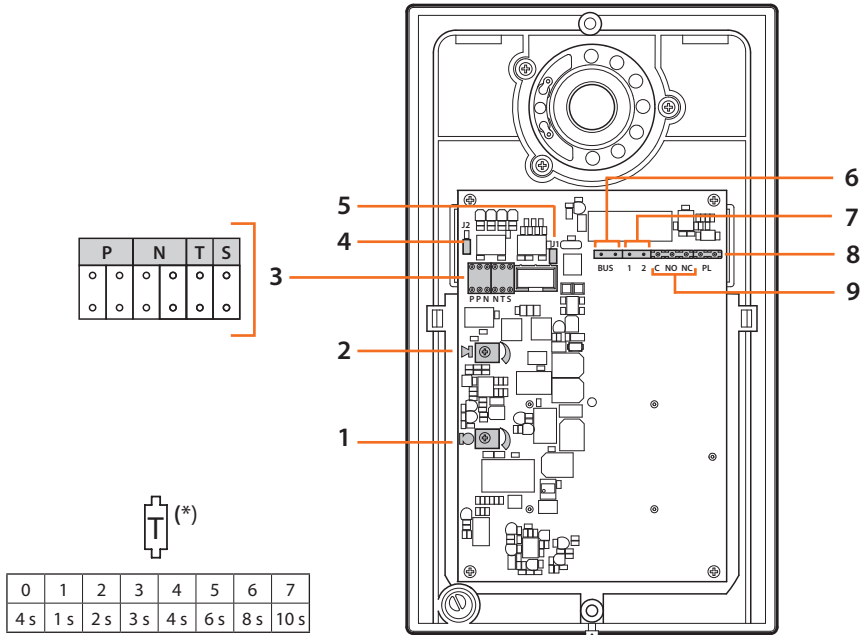


- 1 - Mikrofon hangerő szabályozás.
- 2 - Hangszóró hangerő szabályozás.
- 3 - Konfigurátorok helye:
 P = Kaputábla cím (0 – 95)
 N = A hívott első lakáskészülék címe (0 – 99)
 T = Zárvezérlés időzítése (lásd táblázat*)
 S = Csengőhang/dallam kiválasztása;
 S = 0, 1, 2, 3 a kiválasztástól függően a lakáskészülékeken különböző csengőhang/dallam szól (ha az adott rendszer több lakáskészüléket tartalmaz, akkor azok így jól megkülönböztethetők);
 S = 4, 5, 6, 7 a kiválasztástól függően a lakáskészülékeken különböző csengőhang/dallam szól (ha az adott rendszer több lakáskészüléket tartalmaz, akkor azok így jól megkülönböztethetők) és bekapcsol a visszahívás funkció (3 csengés hívásonként)
- 4 - J2: csengőhangok letiltásához kivenni.
- 5 - J1: kiegészítő tápegység engedélyezéséhez kivenni.
- 6 - BUS csatlakozás a 2 vezetékes BTicino digitális rendszerhez.
- 7 - Csatlakozó a kiegészítő tápegységhez.
- 8 - Kiegészítő gomb csatlakozó a zárhoz.
- 9 - Csatlakozó a zár érintkezőkhöz.

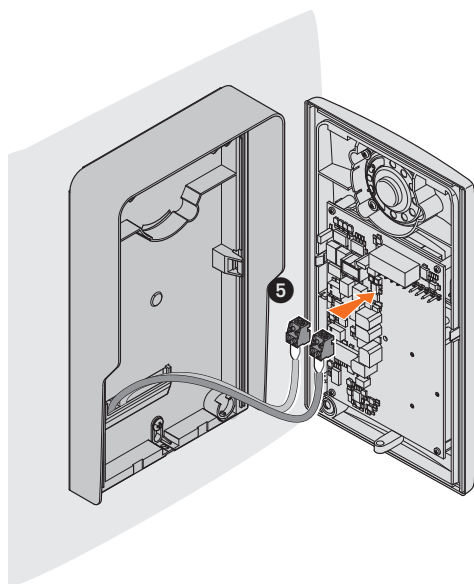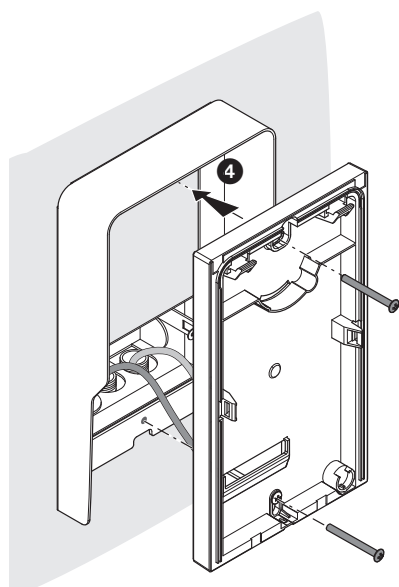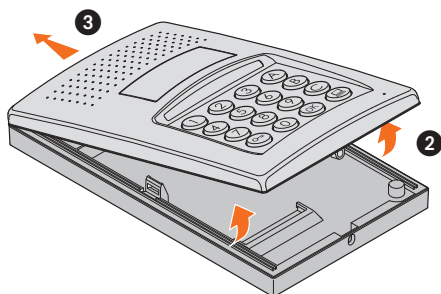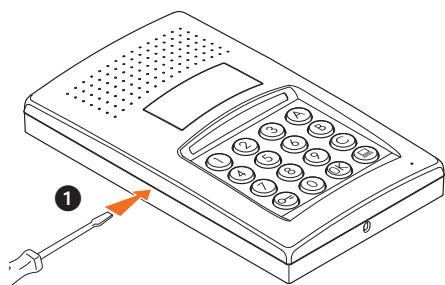2.4 Telepítés

Digitális audió monoblokk kaputábla

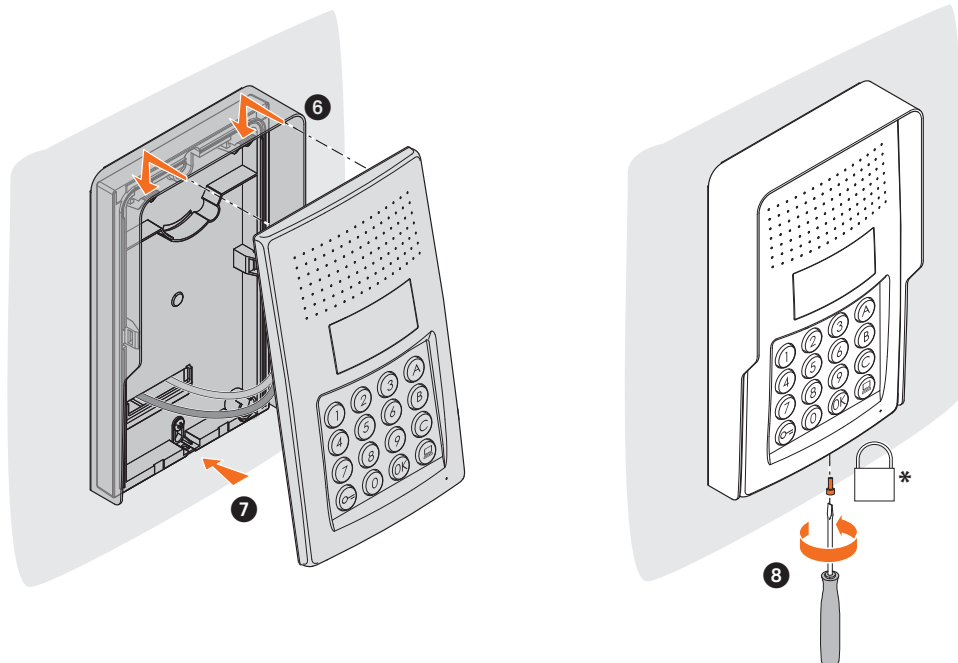

 * A telepítés befejezésekor helyezze be és csavarja be teljesen a tartozékként adott rögzítőcsavart.

3.1 Hozzáférés a programozáshoz

A kaputábla programozási hozzáférésehez meg kell határozni egy numerikus és 4 jegyű mesterkódot (alapértelmezésben 0000).

Lásd az alábbi példát.



Űsse be a mesterkódot.

Ha érvényes a kód, a kijelzőn ez jelenik meg: "P r – –".




Most már hozzá lehet féni a programozni kívánt szinthez, a megfelelő szám beütésével (példa: **P R 0.2**).



A művelet megerősítéséhez **OK** billentyűt nyomni.

A művelet elvetéséhez a **KULCS** billentyűt nyomni vagy 5 másodpercet várni.

A kívánt szint beütése (például: **P R 0.2**) és az OK megnyomása után a kijelzőn 4 kötőjel jelenik meg.

A programozásból való kilépéshez kétszer megnyomni a    billentyűt.

Ha hibás, túl hosszú vagy túl rövid a kód, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

Digitális audió monoblokk kaputábla

A programozási menü két számból áll, amelyek két különböző szintnek felelnek meg.

A könnyebb érthetőséget segíti az alábbi táblázat az elérhető összes konfigurációs szinttel és az azokhoz tartozó funkciókkal.

SZINT 0	MESTERKÓD SETUP
<i>P_r 0.0</i>	Új mesterkód beírása.
<i>P_r 0.1</i>	Egy mesterkód törlése.
<i>P_r 0.2</i>	Minden mesterkód törlése. Az alapértelmezett kód visszaállítása.
<i>P_r 0.3</i>	A teljes memória nullázása. Az alapértelmezett beállítások visszaállítása.

SZINT 1	SCS ÉS LOGIKAI CÍM SETUP
<i>P_r 1.0</i>	Hívástípus választása. Logikai= 0 (alapértelmezett); SCS= 1.
<i>P_r 1.1</i>	Új logikai cím beírása SCS cím alapján.
<i>P_r 1.2</i>	Egy logikai cím módosítása.
<i>P_r 1.3</i>	Egy logikai cím törlése.
<i>P_r 1.4</i>	Egy logikai cím törlése SCS cím alapján.
<i>P_r 1.5</i>	Minden logikai cím törlése.

SZINT 2	ZÁRKÓD SETUP
<i>P_r 2.0</i>	A zárkód funkció engedélyezése: IGEN = 1; NEM = 0 (alapértelmezett).
<i>P_r 2.1</i>	Egy zárkód társítása a belső érintkezőhöz (alapértelmezett - 0) vagy egy, a kaputábla P címével megegyező című külső kapcsolóhoz (1).
<i>P_r 2.2</i>	Egy új zárkód beírása SCS cím alapján.
<i>P_r 2.3</i>	Egy zárkód törlése SCS cím alapján.
<i>P_r 2.4</i>	Minden zárkód törlése.

SZINT 3	PASSEPARTOUT SETUP
<i>P-3.0</i>	A passepartout funkció engedélyezése: IGEN = 1; NEM = 0 (alapértelmezett).
<i>P-3.1</i>	Egy passepartout kód társítása a belső érintkezőhöz (alapértelmezett - 0) vagy egy, a kaputábla P címével megegyező című külső kapcsolóhoz (1).
<i>P-3.2</i>	Új passepartout kód beírása.
<i>P-3.3</i>	Egy passepartout kód törlése.
<i>P-3.4</i>	Minden passepartout kód törlése.

SZINT 4	KÖZPONT
<i>P-4.0</i>	Hívás a központba: aktív = 1; nem aktív = 0 (alapértelmezett).
<i>P-4.1</i>	A központhoz társított SCS cím módosítása (0-ról 15-re).




Az alábbiakban bemutatott eljárásokat azt követően kell végrehajtani, hogy megtörtént a hozzáférés a mesterkóddal és a programozni kívánt funkció szintjének megadása.

Digitális audió monoblokk kaputábla

3.2 Mesterkód setup

Biztonsági okok miatt közvetlenül a telepítő programozza be a "MESTER" kódot, amivel hozzá lehet férni a többi kód (passepartout és zárkód) programozásához. **A mesterkód** (alapértelmezésben 0000) **numerikus és 4 jegyű legyen**; legfeljebb 20 mesterkód tárolható a memóriában.

3.2.1 Egy mesterkód beírása *P r 0.0*

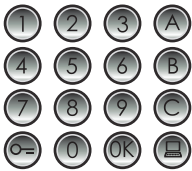

Üsse be az új mesterkódot (numerikus - 4 jegyű).

OK megnyomása; sípolás jelzi a beírás megtörténtét.

Minden beírt jegy rejtve marad és a kijelzőn csak "H" formában látható; rövid sípszó jelzi az új mesterkód programozásának megtörténtét.

Ha a kód már létezik vagy ha már 20 kód került megadásra, akkor erre hibaüzenet figyelmeztet (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.2.2 Egy mesterkód törlése *P r 0.1*



Üsse be a törölni kívánt kódot.

OK megnyomása; sípolás jelzi a programozás megtörténtét.



- A művelet nem érvényteleníthető.
- Ha a kód nem létezik, ismét a menü eleje jelenik meg (P r -).
- Az összes mesterkód törlése esetén visszaáll az alapértelmezett mesterkód (0000).

3.2.3 Minden mesterkód törlése Pr 0.2

A kijelző a művelet végéig villog.
Hangjelzés jelzi a törlés megtörténtét.



- A művelet nem érvényteleníthető.

- Az összes mesterkód törlése után visszaáll az alapértelmezett mesterkód (0000).

3.2.4 Az eszköz általános nullázása Pr 0.3

A "LOAD" felirat a nullázás megtörténteig látható marad. Ezután az eszköz visszatér a készenléti állapotba.



Az eszköz nullázásakor visszaállnak az alapértelmezett beállítások.



A művelet nem érvényteleníthető.

Digitális audió monoblokk kaputábla

3.3 SCS és logikai cím setup

A kaputábla SCS és logikai címeket kezel. Legfeljebb 3999 cím regisztrálása lehetséges.

Az eszköz alpból memorizálja a hívások logikai címe és a belső pontok SCS címe közötti kapcsolatot.


Az 1328-as logikai cím például megfelel az 1328-as SCS címnek.

Lehetséges ugyan módosítani a logikai címeket, de azok mindig a beírt SCS címhez kapcsolódnak.

3.3.1 A hívástípus kiválasztása: SCS vagy logikai *Pr 1.0*

Ezzel a művelettel állítható be az alkalmazni kívánt hívástípus.

Alapértelmezésben a logikai hívás (0) van beállítva.

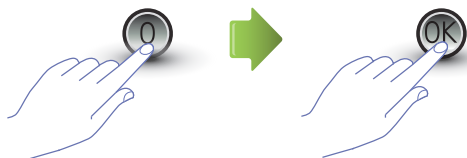

A "0" megnyomásával állítható be a logikai hívástípus. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.



Az "1" megnyomásával állítható be a numerikus hívástípus. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.

Ha a beírt érték nem 0 vagy 1, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.3.2 Új logikai cím SCS cím alapján *Pr 1.1*

A menü csak akkor érhető el, ha a kiválasztott hívástípus logikai címre vonatkozik (P r 1.0); ellenkező esetben a kijelzőn E r 0 8 üzenet jelenik meg.

A logikai cím lehet numerikus (0 és 9 között) vagy alfanumerikus.

Alfanumerikus esetén a kódot alkotó 4 jegy közül az első vagy az utolsó helyére egy betű (A, B, C) kerülhet, például: A210; 124B.

Ha kevesebb jegy kerül megadásra, a készülék nullák hozzáadásával éri el a 4 jegyet, például: 2A = 002A vagy A23 = A023.



Üsse be az SCS címet, amihez logikai címet kíván társítani.



Megerősítéshez OK gomb.



Adja meg az új logikai címet.



OK megnyomása; sípolás jelzi a programozás megtörténtét.



Egy másik logikai cím megadása, vagy befejezés.



A menüből való kilépéshez KULCS billentyű megnyomása.

Ha az SCS címnek már van logikai címe vagy ha a logikai cím már használatban van, akkor hibüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.3.3 Egy logikai cím módosítása *P r 1.2*

A menü csak akkor érhető el, ha a kiválasztott hívástípus logikai címre vonatkozik (P r 1.0); ellenkező esetben a kijelzőn E r 0 8 üzenet jelenik meg.



Üsse be a módosítani kívánt logikai címet.



Megerősítéshez OK gomb.



Adja meg az új logikai címet.



OK megnyomása; sípolás jelzi a módosítás megtörténtét.



Egy másik logikai cím megadása, vagy befejezés.



A menüből való kilépéshez KULCS billentyű megnyomása.

Ha beütött logikai cím nem létezik vagy már használatban van, megjelenik a hibaüzenet (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.3.4 Egy logikai cím törlése *P r 1.3*


A menü csak akkor érhető el, ha a kiválasztott hívástípus logikai címre vonatkozik (P r 1.0); ellenkező esetben a kijelzőn E r 0 8 üzenet jelenik meg.



Üsse be a törölni kívánt logikai címet.



OK megnyomása; sípolás jelzi a művelet megtörténtét.

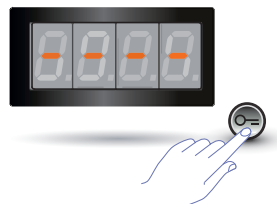

Egy másik zárkód törlése vagy a KULCS billentyű megnyomásával befejezés.

Ha a kód nem létezik, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.3.5 Egy logikai cím törlése SCS cím alapján *P r 1,4*

A menü csak akkor érhető el, ha a kiválasztott hívástípus logikai címre vonatkozik (P r 1.0); ellenkező esetben a kijelzőn E r 0 8 üzenet jelenik meg.


A kapcsolódó SCS cím ismeretében lehetőség van egy logikai cím törlésére.



Üsse be a törölni kívánt logikai címhez társított SCS címet.



OK megnyomása; sípolás jelzi a művelet megtörténtét.

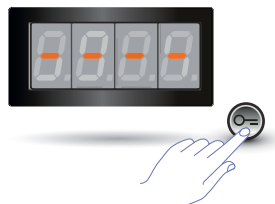

Egy másik zárkód törlése vagy a KULCS billentyű megnyomásával befejezés.

Ha a kód nem létezik, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.3.6 Minden logikai cím törlése *P r 1.5*

A menü csak akkor érhető el, ha a kiválasztott hívástípus logikai címre vonatkozik (P r 1.0); ellenkező esetben a kijelzőn E r 0 8 üzenet jelenik meg.



A kijelző a művelet végéig villog.
Hangjelzés jelzi a törlés megtörténtét.



A művelet nem érvényteleníthető.

Digitális audió monoblokk kaputábla

3.4 Zárkód setup


A zárkód teszi lehetővé a kaputáblához kapcsolódó zár nyitását.

A kaputábla legfeljebb 3999 kódot jegyez meg, lakásonként egyet.

A kódnak egyértelműnek és 4 jegyűnek kell lennie. Módosítása az alábbiakban foglaltak szerint lehetséges:



OK megnyomása.

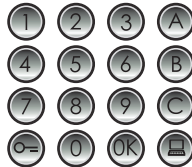

Üsse be a módosítani kívánt zárkódot.




A megerősítéshez KULCS billentyű megnyomása.



Üsse be az új zárkódot.



A megerősítéshez KULCS billentyű megnyomása.

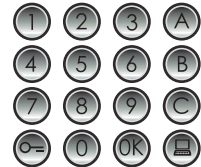

Adja meg újra a zárkódot.



A megerősítéshez KULCS billentyű megnyomása. Ha a **sorrend helyes**, akkor azt hangjelzés jelzi.



Ha a **sorrend nem helyes**, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.4.1 zárkód funkció engedélyezése Pr 2.0

“0” megnyomása a funkció **kikapcsolásához** (alapértelmezés) és megerősítés.
Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.



“1” megnyomása a funkció **aktiválásához** és megerősítés.
Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.

Ha a beírt érték nem 0 vagy 1, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).



A zárkód funkció engedélyezésével a **passpartout** funkció is aktiválódik.

Digitális audió monoblokk kaputábla

3.4.2 A zárkód társítása a belső érintkezőhöz vagy egy külső P kapcsolóhoz *P-2.1*



“0” megnyomása a zárkódnak a **N-NC-NO** érintkezőhöz való társításához. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.



“1” megnyomása a zárkódnak egy, a kaputábla **P** címével megegyező címre konfigurált kapcsolóhoz való társításához. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.

Ha a beírt érték nem 0 vagy 1, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).



Ennek a funkciónak a beállítása a **passepertout** funkcióra is érvényes lesz.

3.4.3 Egy új zárkód beírása Pr 2.2

A menü csak akkor érhető el, ha a zárkód funkció aktív (P r 2.0); ellenkező esetben a kijelzőn az Er 0 9 üzenet jelenik meg.



Üsse be az SCS címet, amihez zárcímet kíván társítani.

Megerősítéshez OK gomb.

Írja be az új zárkódot (4 jegy).



OK megnyomása; sípolás jelzi a programozás megtörténtét.

Egy másik zárcím megadása, vagy befejezés.

A menüből való kilépéshez KULCS billentyű megnyomása.

Ha a sorrend nem helyes, vagy ha a kiválasztott zárkód egy másik címhez vagy passepartout formában már használatban van, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.4.4 Egy zárkód törlése *Pr 2.3*


A menü csak akkor érhető el, ha a zárkód funkció aktív (P r 2.0);
ellenkező esetben a kijelzőn az E r 0 9 üzenet jelenik meg.
A kapcsolódó SCS cím ismeretében lehetőség van egy zárkód törlésére.



Üsse be a törölni kívánt
zárkódhoz társított SCS
címet.



OK megnyomása;
sípolás jelzi a művelet
megtörténtét.

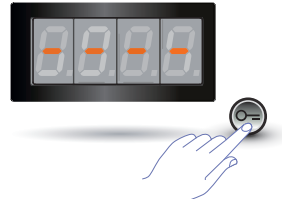

Egy másik zárkód törlése
vagy a KULCS billentyű
megnyomásával befejezés.

Ha a kód nem létezik, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.4.5 Minden zárkód törlése Pr 2.4

A menü csak akkor érhető el, ha a zárkód funkció aktív (Pr 2.0);
ellenkező esetben a kijelzőn az Er 0 9 üzenet jelenik meg.



A kijelző a művelet végéig villog.
Hangjelzés jelzi a törlés megtörténtét.



A művelet nem érvényteleníthető.

Digitális audió monoblokk kaputábla


3.5 SCS passepartout setup

A passepartout kód teszi lehetővé a kaputáblához társított zár nyitását, és egyik lakáshoz sem kötődik. A kódnak numerikusnak (alapértelmezésben 1234) és 4 jegyűnek kell lennie; legfeljebb 20 kód tárolható a memóriában.

3.5.1 A passepartout funkció engedélyezése *P-3.0*



“0” megnyomása a funkció **kiiiktatásához** (alapértelmezés) és megerősítés. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.

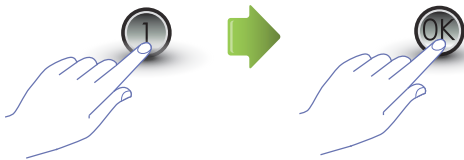

“1” megnyomása a funkció **aktiválásához** és megerősítés. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.

Ha a beírt érték nem 0 vagy 1, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).



A passepartout funkció engedélyezésével a zárkód funkció is aktiválódik.

3.5.2 A passepartout társítása a belső érintkezőhöz vagy egy külső P kapcsolóhoz *P-3.1*

“0” megnyomása a passepartout kódnak a **N-NC-NO** érintkezőhöz való társításához. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.



“1” megnyomása a passepartout kódnak egy, a **kaputábla P** címével megegyező címre konfigurált kapcsolóhoz való társításához. Hangjelzés jelzi a beállítás megtörténtét.

Ha a beírt érték nem 0 vagy 1, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).



Ennek a funkciónak a beállítása a zárkód funkcióra is érvényes lesz.

Digitális audió monoblokk kaputábla

3.5.3 Egy új passepartout beírása *P r 3.2*

A menü csak akkor érhető el, ha a passepartout funkció aktív (P r 3.0); ellenkező esetben a kijelzőn az E r 0 9 üzenet jelenik meg.



OK megnyomása.



Üsse be a numerikus kódot (4 jegy).



OK megnyomása; sípolás jelzi a programozás megtörténtét.

Ha a kód már létezik vagy ha már 20 kód került megadásra, akkor erre hibaüzenet figyelmeztet (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.5.4 Egy passepartout kód törlése *P r 3.3*

A menü csak akkor érhető el, ha a passepartout funkció aktív (P r 3.0).



Üsse be a törölni kívánt kódot.



OK megnyomása; sípolás jelzi a programozás megtörténtét.



- A művelet nem érvényteleníthető.
- Ha a kód nem létezik, ismét a menü eleje jelenik meg (P r –).
- Ha hibás a sorrend, hibaüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.5.5 Minden passepartout kód törlése Pr 3.4

A menü csak akkor érhető el, ha a kiválasztott hívástípus logikai címre vonatkozik (P r 3.0); ellenkező esetben a kijelzőn E r 0 8 üzenet jelenik meg.




A kijelző a művelet végéig villog.
Hangjelzés jelzi a törlés megtörténtét.



A művelet nem érvényteleníthető.

Digitális audió monoblokk kaputábla

3.6 Központ setup

A központ felé irányuló hívás funkció, ha aktiválva van, végrehajtása a vonatkozó billentyű megnyomásával történik . A központhoz rendelt címek "0" és "15" közé esnek.

3.6.1 Központi hívás engedélyezése *Pr 4.0*



"0" megnyomása a funkció **kiiktatásához** (alapértelmezés) és megerősítés. Hangjelzés jelzi a kiválasztás megtörténtét.



"1" megnyomása a funkció **aktiválásához** és megerősítés. Hangjelzés jelzi a kiválasztás megtörténtét.

Ha a beírt érték nem 0 vagy 1, hibüzenet jelenik meg (lásd a vonatkozó fejezetet).

3.6.2 A központ SCS címének módosítása Pr 4.1

A menü csak akkor érhető el, ha a funkció aktív (Pr 4.0).



Írja be a központhoz társítandó címet ("0" és "15" között).



OK megnyomása; sípolás jelzi a beírás megtörténtét.

Visszatérés a kezdő menühöz.

3.7 Hibaüzenetek

Az alábbi összefoglaló táblázat mutatja azon hibaüzeneteket, amelyek a kijelzőn megjelenhetnek.

ÜZENET	JELENTÉS
<i>E-r0.1</i>	Nem létező kód
<i>E-r0.2</i>	Hibás kódváltási sorrend
<i>E-r0.3</i>	Már létező kód
<i>E-r0.4</i>	Memória megtelt
<i>E-r0.5</i>	Nem létező paraméter
<i>E-r0.6</i>	Hibás sorrend
<i>E-r0.7</i>	Nem létező menü
<i>E-r0.8</i>	Nem engedélyezett logikai címek
<i>E-r0.9</i>	Nem engedélyezett zárkód és passepartout

4.1 Kijelző megjelenítés

Display in Stand-by.



Hívás kezdeményezése esetén a kijelzőn megjelenik a hívott belső pont, és a 4 pont gyors villogásba kezd. A belső ponthoz való kapcsolódás közben a pontok lassabban villognak.




Zárkód vagy passepartout beírása esetén a kijelzőn néhány másodpercig egy kulcs látható.


Digitális audió monoblokk kaputábla

4.2 A mesterkódok visszaállítása a fő mesterkód használata nélkül



A programozási hozzáférési kód elfelejtése esetén a mesterkódok „fizikai” úton is visszaállíthatók a gyári konfigurációra.

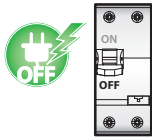

A berendezés
áramellátásának
lekapcsolása.

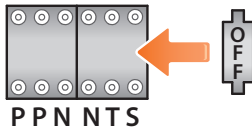

 Az OFF konfigurátor
beillesztése az S-be.

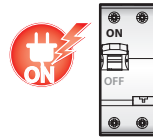



A berendezés
áramellátásának
felkapcsolása.




Várakozás 10
másodpercig.



 

Helyesen visszaállított
konfiguráció.

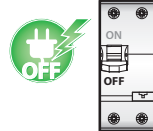

A berendezés
áramellátásának
lekapcsolása.

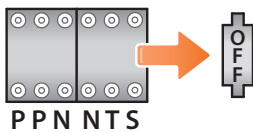

Az OFF konfigurátor
kihúzása az S-ből.

 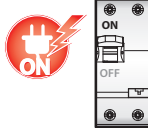

A berendezés
áramellátásának
felkapcsolása.

Megjegyzés: Ez az eljárás az összes beírt mesterkódot törli és visszaállítja az alapértelmezett 0000 értéket.



A művelet nem érvényteleníthető.

4.3 Műszaki adatok

Táp: BUS	18 – 27 Vdc
Teljesítményfelvétel	35 mA egyenáram
	105 mA (készüléti)
Helyi érintkező tartománya	2 A; 12 – 24 Vac/dc
Üzemi hőmérséklet	(-25) – (+70) °C

Technical After-Sales Service

A BTicino csak akkor szavatolja a készülék hibátlan működését, ha annak telepítése a készülék telepítési útmutatójában foglalt utasításoknak megfelelően történt.

www.bticino.com

Digitális audió monoblokk kaputábla

BTicino SpA

Viale Luigi Borri 231

21100 Varese - Italy

www.bticino.com