

Posto esterno digitale audio monoblocco

Manuale installatore





Indice

1	Introduzione	4
1.1	Avvertenze e consigli	4
2	Descrizione	5
2.1	Funzioni principali	5
2.1.1	Utilizzo della pulsantiera	5
2.2	Vista frontale	6
2.3	Vista posteriore	7
2.4	Installazione	8
3	Configurazione	10
3.1	Accesso alla programmazione	10
3.2	Setup codice master	13
3.2.1	Inserire un codice master	13
3.2.2	Cancellare un codice master	13
3.2.3	Cancellare tutti i codici master	14
3.2.4	Reset generale del dispositivo	14
3.3	Setup indirizzi SCS e logici	15
3.3.1	Selezione tipo di chiamata: SCS o logica	15
3.3.2	Nuovo indirizzo logico da indirizzo SCS	16
3.3.3	Modificare un indirizzo logico	17
3.3.4	Cancellare un indirizzo logico	18
3.3.5	Cancellare un indirizzo logico da indirizzo SCS	19
3.3.6	Cancellare tutti gli indirizzi logici	20
3.4	Setup codice serratura	21
3.4.1	Abilitare la funzione codice serratura	22
3.4.2	Associare il codice serratura al contatto interno o ad un attuatore esterno P	23
3.4.3	Inserire un nuovo codice serratura	24
3.4.4	Cancellare un codice serratura	25
3.4.5	Cancellare tutti i codice serratura	26
3.5	Setup SCS passepartout	27
3.5.1	Abilitare la funzione passepartout	27
3.5.2	Associare il passepartout al contatto interno o ad un attuatore esterno P	28
3.5.3	Inserire un nuovo passepartout	29
3.5.4	Cancellare un codice passepartout	29
3.5.5	Cancellare tutti i codici passepartout	30
3.6	Setup centralino	31
3.6.1	Abilitare chiamata centralino	31
3.6.2	Modificare l'indirizzo SCS del centralino	32
3.7	Messaggi di errori	33
4	Appendice	34
4.1	Visualizzazione display	34
4.2	Reset dei codici master senza utilizzo del codice master principale	35
4.3	Dati tecnici	36

1.1 Avvertenze e consigli


Prima di procedere con l'installazione è importante leggere attentamente il presente manuale. La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di personale non autorizzato.



Posto esterno digitale audio monoblocco

2 Descrizione

2.1 Funzioni principali

Il posto esterno citofonico BTicino può gestire fino a 4000 indirizzi di posti interni (da 0 a 3999) e la chiamata diretta al centralino .

Mediante il riconoscimento di codici numerici (indirizzi SCS) o alfanumerici (indirizzi logici) precedentemente memorizzati, effettua la chiamata ai posti interni e permette ai residenti l'apertura di una serratura tramite un codice numerico dedicato.









Il dispositivo è costituito da una pulsantiera a 16 tasti illuminata e da un display digitale che permette di visualizzarne lo stato.


2.1.1 Utilizzo della pulsantiera

Tramite la pulsantiera del dispositivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- chiamata numerica o logica (alfanumerica);
- programmazione codici: master, passepartout e serratura;
- modifica codice serratura;
- chiamata diretta da centralino.


Di seguito viene illustrata una tabella di esempio delle operazioni base, effettuabili da tastiera.

DIGITANDO	AZIONE
1 	Esempio tipo di chiamata con indirizzo SCS. Chiama l'appartamento con indirizzo SCS "1".
1A 	Esempio tipo di chiamata con indirizzo logico. Chiama l'appartamento con indirizzo logico "1A".
 0000 	Inserimento codice master. Consente l'accesso alla configurazione del dispositivo.
 1234 	Inserimento codice passepartout o serratura. Permettono l'apertura della serratura a cui è associato il posto esterno.
 1234  5678  5678 	Esempio per cambio codice serratura da 1234 a 5678.
	Chiamata diretta al centralino.




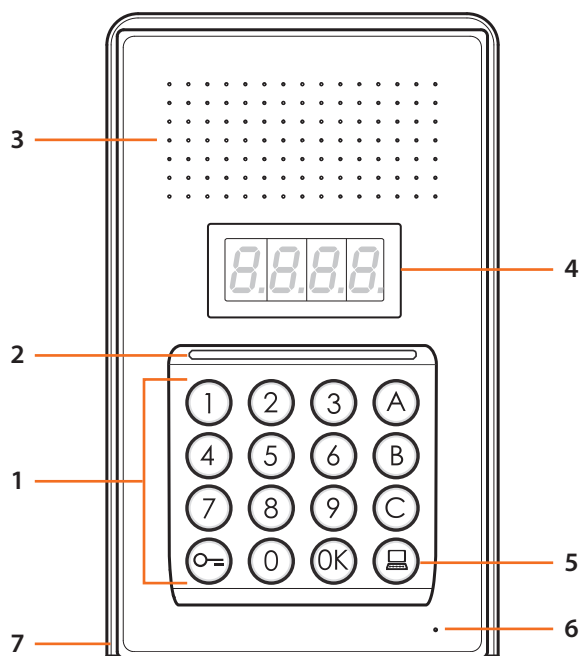
2.2 Vista frontale

- 1 - Tastiera alfanumerica;
tasto "OK" per confermare i codici;
tasto "☰" per apertura serratura.
- 2 - Led per illuminazione tastiera.
- 3 - Altoparlante.
- 4 - Display.
- 5 - Tasto per chiamata centralino.
- 6 - Microfono.
- 7 - Tetto anti-pioggia.


2.3 Vista posteriore

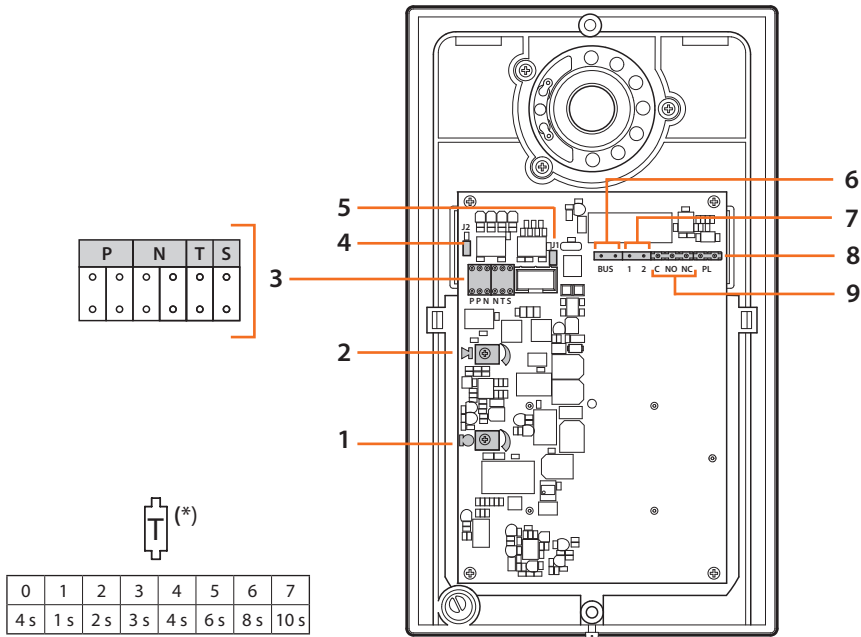

- 1 - Regolazione volume microfono.
- 2 - Regolazione volume altoparlante.
- 3 - Sede configuratori:
 - P = Indirizzo del posto esterno (0 – 95)
 - N = Indirizzo del primo posto interno chiamato (0 – 99)
 - T = Temporizzazione comando serratura (vedi tabella*)
 - S = Selezione suoneria/melodia;
 - S = 0, 1, 2, 3 in base alla selezione, i posti interni suonano con una suoneria/melodia differente (Utile per differenziare più posti esterni sullo stesso impianto);
 - S = 4, 5, 6, 7 in base alla selezione, i posti interni suonano con una suoneria/melodia differente (Utile per differenziare più posti esterni sullo stesso impianto) e viene attivata la funzione di richiamata (serie di 3 squilli ad ogni singola chiamata)
- 4 - J2: estrarre per disabilitare i toni.
- 5 - J1: estrarre per abilitare alimentazione supplementare.
- 6 - Collegamento al BUS del sistema digitale 2 fili BTicino.
- 7 - Connettore per alimentazione supplementare.
- 8 - Connettore pulsante supplementare per serratura.
- 9 - Connettore contatti serratura.

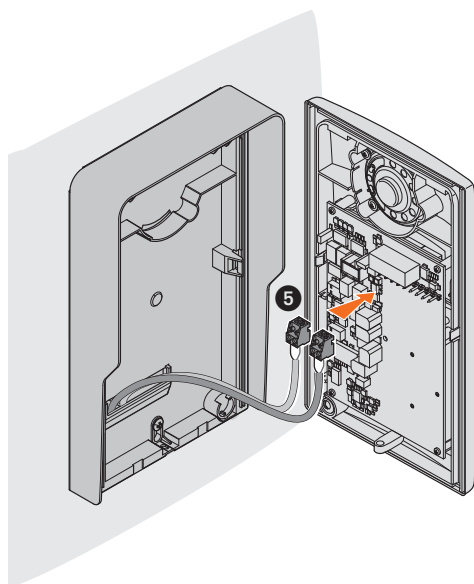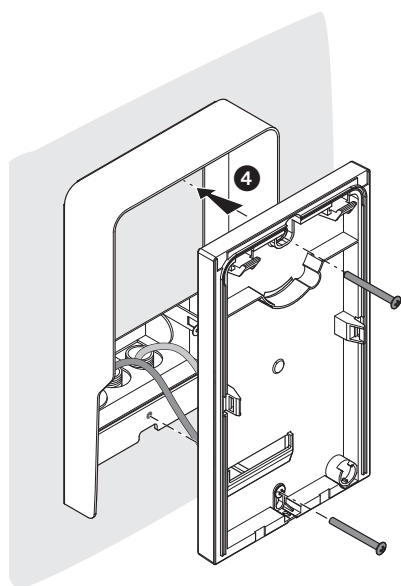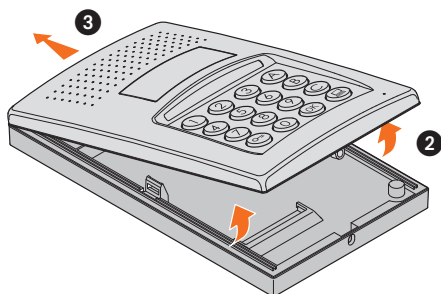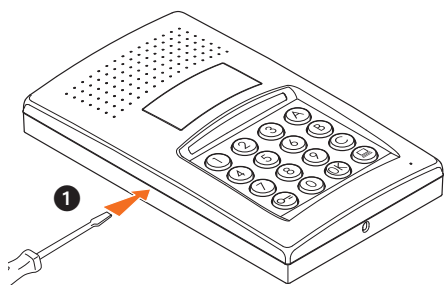2.4 Installazione

Posto esterno digitale audio monoblocco

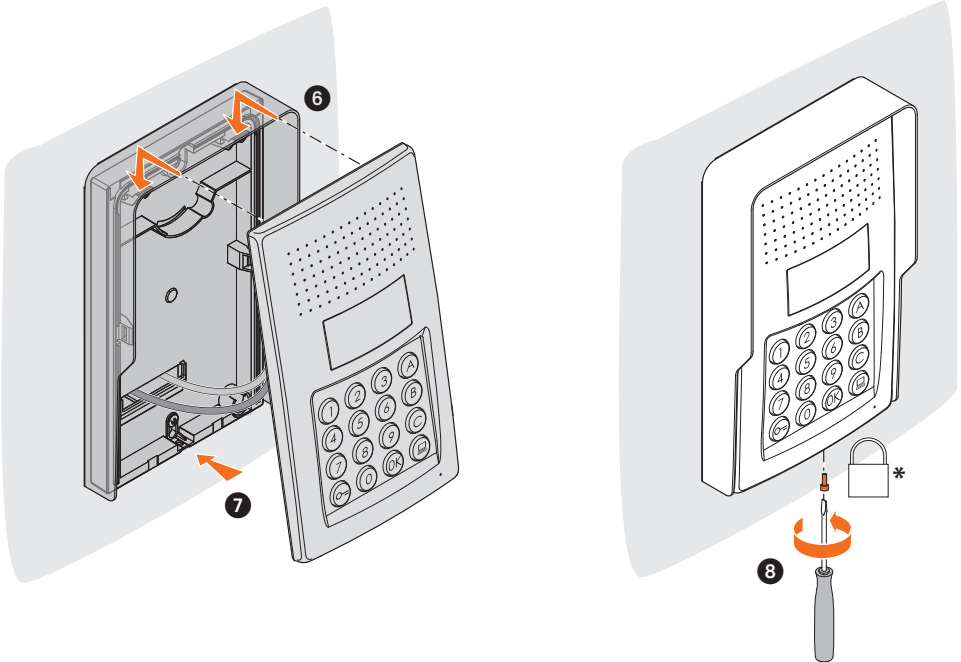

* Per completare l'installazione inserire e avvitare a fondo la vite di fissaggio fornita a corredo.

3.1 Accesso alla programmazione

Per accedere alla programmazione del posto esterno è necessario definire un codice master (default 0000) che dovrà essere numerico ed avere la lunghezza di 4 cifre.

Di seguito viene fornito un esempio.

**Digitare il codice master**

Se il codice è valido, sul display apparirà la scritta: "P r - -".

È ora possibile accedere al livello che si desidera programmare, digitando la cifra corrispondente (esempio: **P R 0.2**).



Se s'intende confermare l'operazione premere **OK**.

Se s'intende annullare l'operazione premere il tasto **CHIAVE** o attendere 5 secondi.

Dopo aver digitato il livello desiderato (esempio: **P R 0.2**) ed aver premuto OK, sul display si visualizzano 4 trattini.

Per uscire dalla programmazione premere due volte il tasto   

Se il codice è errato, troppo lungo o troppo corto, sul display si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

Posto esterno digitale audio monoblocco

Il menù di programmazione è composto da due cifre che corrispondono a due livelli diversi.

Per maggiore chiarezza viene fornita di seguito una tabella, con tutti livelli di configurazione disponibili e le loro funzioni.

LIVELLO 0	SETUP CODICE MASTER
<i>Pr 0.0</i>	Inserire un nuovo codice master.
<i>Pr 0.1</i>	Cancellare un codice master.
<i>Pr 0.2</i>	Cancellare tutti i codici master. Ripristino del codice di default.
<i>Pr 0.3</i>	Reset dell'intera memoria. Ripristino delle impostazioni di default.

LIVELLO 1	SETUP INDIRIZZI SCS E LOGICI
<i>Pr 1.0</i>	Selezionare tipo di chiamata. Logica= 0 (default); SCS= 1.
<i>Pr 1.1</i>	Inserire un nuovo indirizzo logico, partendo da un indirizzo SCS.
<i>Pr 1.2</i>	Modificare un indirizzo logico.
<i>Pr 1.3</i>	Cancellare un indirizzo logico.
<i>Pr 1.4</i>	Cancellare un indirizzo logico, partendo da un indirizzo SCS.
<i>Pr 1.5</i>	Cancellare tutti gli indirizzi logici.

LIVELLO 2	SETUP CODICE SERRATURA
<i>Pr 2.0</i>	Abilitare la funzione codice serratura: SI = 1; NO = 0 (default).
<i>Pr 2.1</i>	Associare un codice serratura al contatto interno (default - 0) o ad un attuatore esterno con indirizzo P uguale a quello del posto esterno (1).
<i>Pr 2.2</i>	Inserire un nuovo codice serratura da indirizzo SCS.
<i>Pr 2.3</i>	Cancellare un codice serratura da indirizzo SCS.
<i>Pr 2.4</i>	Cancellare tutti i codici serratura.

LIVELLO 3	SETUP PASSEPARTOUT
<i>Pr 3.0</i>	Abitare funzione passepartout: SI = 1; NO = 0 (default).
<i>Pr 3.1</i>	Associare un codice passepartout al contatto interno (default - 0) o ad un attuatore esterno con indirizzo P uguale a quello del posto esterno (1).
<i>Pr 3.2</i>	Inserire un nuovo codice passepartout.
<i>Pr 3.3</i>	Cancellare un codice passepartout.
<i>Pr 3.4</i>	Cancellare tutti i codici passepartout.

LIVELLO 4	CENTRALINO
<i>Pr 4.0</i>	Chiamata al centralino: attiva= 1; non attiva= 0 (default).
<i>Pr 4.1</i>	Modificare l'indirizzo SCS associato al centralino (da 0 a 15).



Le procedure descritte nei paragrafi seguenti, sono da eseguire dopo aver effettuato l'accesso tramite il codice master e dopo aver digitato il livello della funzione che s'intende programmare.

Posto esterno digitale audio monoblocco

3.2 Setup codice master

Per motivi di sicurezza è previsto il codice “MASTER” programmato direttamente dall’installatore, tramite il quale è possibile l’accesso alla programmazione degli altri codici (passepartout e codice serratura). **Il codice master (default 0000) deve essere numerico e composto da 4 cifre;** è possibile memorizzare fino a 20 codici master.

3.2.1 Inserire un codice master *Pr 0.0*



Digitare il nuovo codice master (**numerico - 4 cifre**).



Premere OK; un beep conferma l’inserimento.

Ogni cifra inserita sarà nascosta e sul display si visualizzerà “H”; un beep breve conferma la programmazione del nuovo codice master.

Se il codice è già presente o se sono già stati assegnati 20 codici si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.2.2 Cancellare un codice master *Pr 0.1*



Digitare il codice da eliminare.



Premere OK; un beep conferma la cancellazione.



- L’operazione non può essere annullata.
- Se il codice è inesistente si torna all’inizio del menù (P r –).
- In caso di eliminazione di tutti i codici master, si ripristinerà il master di default (0000).

3.2.3 Cancellare tutti i codici master Pr 0.2

Il display lampeggia fino al termine dell'operazione.
Un segnale acustico conferma la cancellazione.



- L'operazione non può essere annullata.
- Dopo aver eliminato tutti i codici master, si ripristinerà il master di default (0000).

3.2.4 Reset generale del dispositivo Pr 0.3

La scritta "LOAD" rimane fino all'avvenuto reset.
Al termine il dispositivo torna in stand-by.



Resettando il dispositivo, si ripristineranno le impostazioni di default.



L'operazione non può essere annullata.

Posto esterno digitale audio monoblocco

3 Configurazione

3.3 Setup indirizzi SCS e logici

Il posto esterno gestisce indirizzi SCS e logici. È possibile registrare fino a 3999 indirizzi.


Di base il dispositivo ha memorizzata la corrispondenza tra gli indirizzi logici di chiamata e gli indirizzi SCS dei posti interni.

Avremo ad esempio, che all'indirizzo logico 1328 corrisponde l'indirizzo SCS 1328.


Gli indirizzi logici possono essere modificati ma rimangono sempre legati all'indirizzo SCS di impostazione.

3.3.1 Selezione tipo di chiamata: SCS o logica *Pr 1.0*

Con questa operazione s'imposta il tipo di chiamata che si vuole utilizzare.
Di default è impostata quella logica (0).

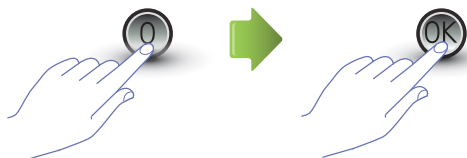

Premere "0" per impostare le chiamate di tipo logico.
Un segnale acustico conferma la programmazione.

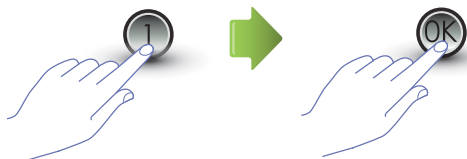

Premere "1" per impostare le chiamate di tipo numerico.
Un segnale acustico conferma la programmazione.

Se il valore inserito è diverso da 0 o 1, si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.3.2 Nuovo indirizzo logico da indirizzo SCS *Pr 1.1*

Il menù è accessibile solo se il tipo di chiamata selezionata è a indirizzo logico (P r 1.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 8.

L'indirizzo logico può essere numerico (da 0 a 9) o alfanumerico.

Per l'alfanumerico è possibile inserire una lettera (A, B,C) come prima o ultima delle 4 cifre che compongono il codice; ad esempio: A210; 124B.

Se s'inseriscono meno cifre, il dispositivo aggiungerà degli zeri per raggiungere le 4 cifre; ad esempio: 2A = 002A oppure A23 = A023.



Digitare l'indirizzo SCS a cui si vuole associare un indirizzo logico.



Premere OK per confermare.



Inserire il nuovo indirizzo logico.



Premere OK; un beep conferma programmazione.



Inserire un altro indirizzo logico o terminare.



Premere il tasto CHIAVE per uscire dal menù.

Se l'indirizzo SCS ha già un indirizzo logico o se l'indirizzo logico è già utilizzato, si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.3.3 Modificare un indirizzo logico Pr 1,2

Il menù è accessibile solo se il tipo di chiamata selezionata è a indirizzo logico (P r 1.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 8.



Digitare l'indirizzo logico che si vuole modificare.



Premere OK per confermare.



Inserire il nuovo indirizzo logico.



Premere OK; un beep conferma la modifica.



Inserire un altro indirizzo logico o terminare.



Premere il tasto CHIAVE per uscire dal menù.

Se l'indirizzo logico digitato è inesistente o è già utilizzato, si visualizzerà il messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.3.4 Cancellare un indirizzo logico *Pr 1.3*


Il menù è accessibile solo se il tipo di chiamata selezionata è a indirizzo logico (Pr 1.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio Er 08.



Digitare l'indirizzo logico da eliminare.



Premere OK; un segnale acustico conferma l'operazione.

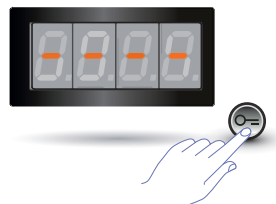


Cancellare un altro indirizzo logico o terminare premendo il tasto CHIAVE.

Se il codice è inesistente appare un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.3.5 Cancellare un indirizzo logico da indirizzo SCS *Pr 1,4*

Il menù è accessibile solo se il tipo di chiamata selezionata è a indirizzo logico (P r 1.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 8.

È possibile cancellare un indirizzo logico, conoscendo l'indirizzo SCS corrispondente.

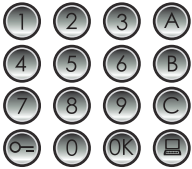

Digitare l'indirizzo SCS associato all'indirizzo logico da eliminare.



Premere OK; un segnale acustico conferma l'operazione.



Cancellare un altro indirizzo logico o terminare premendo il tasto CHIAVE.

Se il codice è inesistente appare un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.3.6 Cancellare tutti gli indirizzi logici *Pr 1.5*

Il menù è accessibile solo se il tipo di chiamata selezionata è a indirizzo logico (P r 1.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 8.



Il display lampeggia fino al termine dell'operazione.
Un segnale acustico conferma la cancellazione.



L'operazione non può essere annullata.

Posto esterno digitale audio monoblocco

3 Configurazione

3.4 Setup codice serratura


Il codice serratura consente l'apertura della serratura collegata al posto esterno.

Il posto esterno memorizza fino a 3999 codici, uno per appartamento.

Il codice deve essere univoco e composto da 4 cifre. È possibile modificarlo come illustrato nell'esempio seguente:



Premere OK.

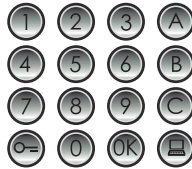

Digitare il codice serratura da modificare.




Premere il tasto CHIAVE per confermare.



Digitare il nuovo codice serratura.



Premere il tasto CHIAVE per confermare.

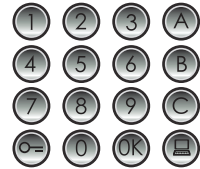

Reinserire il codice serratura.



Premere il tasto CHIAVE per confermare. Se la **sequenza è corretta** si sentirà un segnale acustico.




Se la **sequenza non è corretta**, sul display apparirà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.4.1 Abilitare la funzione codice serratura *Pr 2.0*



Premere "0" per **disattivare** (default) la funzione e confermare. Un segnale acustico conferma la programmazione.

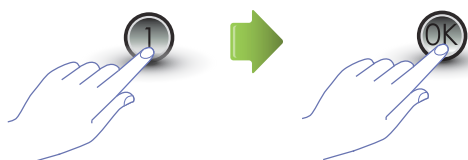


Premere "1" per **attivare** la funzione e confermare. Un segnale acustico conferma la programmazione.

Se il valore inserito è diverso da 0 o 1, si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).




Abilitando la funzione codice serratura, si attiverà anche la funzione passepartout.

3.4.2 Associare il codice serratura al contatto interno o ad un attuttore esterno P *P r 2.1*

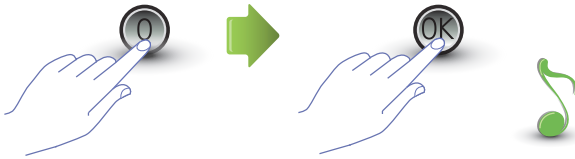

Premere "0" per associare il codice serratura al contatto **N-NC-NO**.
Un segnale acustico conferma la programmazione.

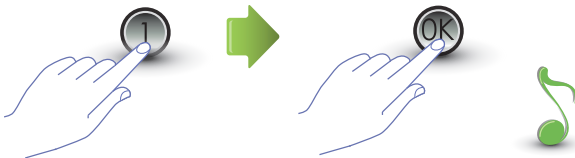

Premere "1" per associare il codice serratura ad un attuttore configurato con lo stesso **indirizzo P** del posto esterno.
Un segnale acustico conferma la programmazione.

Se il valore inserito è diverso da 0 o 1, si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).



L'impostazione di questa funzione sarà valida anche per la funzione passepartout.

3.4.3 Inserire un nuovo codice serratura *P r 2.2*

Il menù è accessibile solo se la funzione codice serratura è attiva (P r 2.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 9.



Digitare l'indirizzo SCS a cui si vuole associare un codice serratura.

Premere OK per confermare.

Inserire il nuovo codice serratura (4 cifre).



Premere OK; un beep conferma programmazione.

Inserire un altro codice serratura o terminare.

Premere il tasto CHIAVE per uscire dal menù.

Se la sequenza non è corretta o se il codice serratura scelto è già utilizzato per un altro indirizzo o come passepertout apparirà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.4.4 Cancellare un codice serratura *P r 2.3*

Il menù è accessibile solo se la funzione codice serratura è attiva (P r 2.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 9.


È possibile cancellare un codice serratura, conoscendo l'indirizzo SCS corrispondente.



Digitare l'indirizzo SCS associato al codice serratura da eliminare.



Premere OK; un segnale acustico conferma l'operazione.

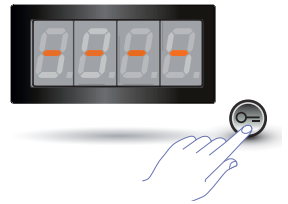

Cancellare un altro codice serratura o terminare premendo il tasto CHIAVE.

Se il codice è inesistente appare un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.4.5 Cancellare tutti i codice serratura *P r 2.4*

Il menù è accessibile solo se la funzione codice serratura è attiva (P r 2.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 9.



Il display lampeggia fino al termine dell'operazione.
Un segnale acustico conferma la cancellazione.



L'operazione non può essere annullata.

Posto esterno digitale audio monoblocco

3 Configurazione

3.5 Setup SCS passepartout

Il codice passepartout consente l'apertura della serratura a cui è associato il posto esterno e non è vincolato a nessun appartamento.

Il codice deve essere numerico (default 1234) e composto da 4 cifre; si possono memorizzare fino a 20 codici.

3.5.1 Abilitare la funzione passepartout *P-3.0*



Premere "0" per **disattivare** (default) la funzione e confermare. Un segnale acustico conferma la programmazione.



Premere "1" per **attivare** la funzione e confermare. Un segnale acustico conferma la programmazione.

Se il valore inserito è diverso da 0 o 1, si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).




Abilitando la funzione passepartout, si attiverà anche la funzione codice serratura.

3.5.2 Associare il passapartout al contatto interno o ad un attuttore esterno P *P-3.1*



Premere "0" per associare il codice passapartout al contatto **N-NC-NO**.
Un segnale acustico conferma la programmazione.

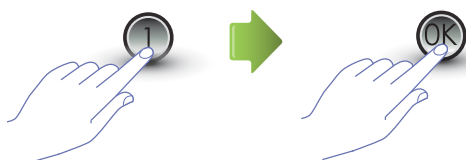

Premere "1" per associare il codice passapartout ad un attuttore configurato con lo stesso **indirizzo P** del posto esterno.
Un segnale acustico conferma la programmazione.

Se il valore inserito è diverso da 0 o 1, si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).




L'impostazione di questa funzione sarà valida anche per la funzione codice serratura.

3.5.3 Inserire un nuovo passepartout *P r 3.2*

Il menù è accessibile solo se la funzione passepartout è attiva (P r 3.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 9.



Premere OK.

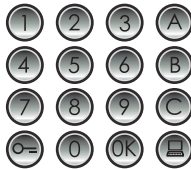

Digitare il codice numerico (4 cifre).



Premere OK; un beep conferma la programmazione.

Se il codice è già presente o se sono già stati assegnati 20 codici si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.5.4 Cancellare un codice passepartout *P r 3.3*

Il menù è accessibile solo se la funzione passepartout è attiva (P r 3.0).



Digitare il codice da eliminare.



Premere OK; un beep conferma la cancellazione.



- L'operazione non può essere annullata.
- Se il codice è inesistente si torna all'inizio del menù (P r --).
- Se la sequenza è errata si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.5.5 Cancellare tutti i codici passepartout *Pr 3.4*

Il menù è accessibile solo se il tipo di chiamata selezionata è a indirizzo logico (P r 3.0); diversamente verrà visualizzato sul display il messaggio E r 0 8.



Il display lampeggia fino al termine dell'operazione.
Un segnale acustico conferma la cancellazione.




L'operazione non può essere annullata.


Posto esterno digitale audio monoblocco

3 Configurazione


3.6 Setup centralino

La funzione di chiamata diretta al centralino, se attivata, viene eseguita premendo il tasto dedicato . Gli indirizzi dedicati al centralino vanno da "0" a "15".

3.6.1 Abilitare chiamata centralino *Pr. 4.0*

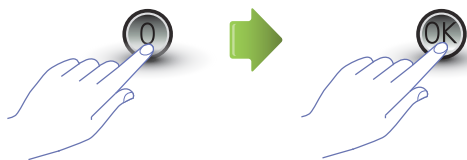

Premere "0" per **disattivare** (default) la funzione e confermare. Un segnale acustico conferma la selezione.

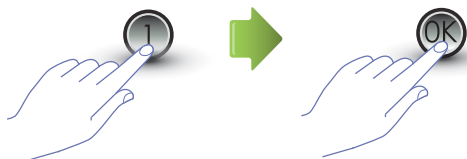

Premere "1" per **attivare** la funzione e confermare. Un segnale acustico conferma la selezione.

Se il valore inserito è diverso da 0 o 1, si visualizzerà un messaggio di errore (vedi paragrafo dedicato).

3.6.2 Modificare l'indirizzo SCS del centralino *P r 4.1*

Il menù è accessibile solo se la funzione è stata attivata (P r 4.0).



Inserire l'indirizzo
(da "0" a "15") da
associare al centralino.



Premere OK;
un segnale acustico
confirma l'inserimento.



Torna al menù iniziale.

3.7 Messaggi di errori

Di seguito viene fornita una tabella riassuntiva, dei messaggi di errore che potrebbero apparire sul display.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO
<i>Er0.1</i>	Codice inesistente
<i>Er0.2</i>	Sequenza cambio codice errata
<i>Er0.3</i>	Codice già esistente
<i>Er0.4</i>	Memoria piena
<i>Er0.5</i>	Parametro inesistente
<i>Er0.6</i>	Sequenza errata
<i>Er0.7</i>	Menù inesistente
<i>Er0.8</i>	Indirizzi logici non abilitati
<i>Er0.9</i>	Codice serratura e passpartout non abilitati

4 Appendice

4.1 Visualizzazione display



Display in Stand-by.



Se si effettua una chiamata, sul display si visualizza il posto interno chiamato e i 4 puntini iniziano a lampeggiare velocemente. Durante la connessione con il posto interno i punti lampeggiano più lentamente.

 



Se s'inserisce un codice serratura o un passepartout sul display si visualizzerà per qualche secondo una chiave.


Posto esterno digitale audio monoblocco

4.2 Reset dei codici master senza utilizzo del codice master principale



Se si è dimenticato il codice di accesso alla programmazione si possono resettare i codici master a quello della configurazione di fabbrica "fisicamente".

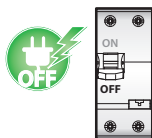

Togliere l'alimentazione al dispositivo.

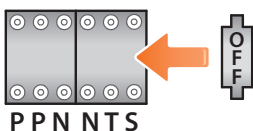

Inserire il configuratore OFF in S.

 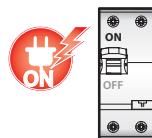



Alimentare il dispositivo.




Attendere 10 secondi.



 

Configurazione resettata correttamente.

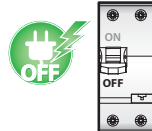

Togliere l'alimentazione al dispositivo.

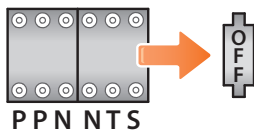

Disinserire il configuratore OFF da S.

 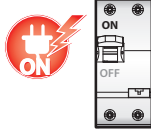

Alimentare il dispositivo.

N.B. Questa procedura cancella tutti i codici master inseriti e ripristina quello di default a 0000.



L'operazione non può essere annullata.

4.3 Dati tecnici

Alimentazione da Bus	18 – 27 Vdc
Assorbimento	35 mA (Stand-by)
	105 mA (max in funzionamento)
Portata contatto locale	2 A; 12 – 24 Vac/dc
Temperatura di funzionamento	(-25) – (+70) °C

Servizio Tecnico Clienti

BTicino risponde del perfetto funzionamento del dispositivo solo se installato a regola d'arte rispettando le indicazioni del manuale d'installazione del prodotto.

In caso di malfunzionamento contattare il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

Per conoscere il nominativo del CAT di zona telefonare al:

Numero verde 800.837.035

Oppure visitare il sito

www.bticino.it

Garanzia: i termini di garanzia sono riportati sul documento "Condizioni di Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica BTicino". Tale documento può essere richiesto al CAT, al numero verde BTicino, oppure scaricato dal sito www.bticino.it

Posto esterno digitale audio monoblocco

BTicino SpA

Viale Luigi Borri 231

21100 Varese - Italy

www.bticino.it

Servizio clienti

