


87045 LIMOGES Cedex

Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

# Arteor™ Prise Display port Pré-connectorisé

Référence(s): 5 720 90 - 5 724 70 - 5 725 90 - 5 735 90

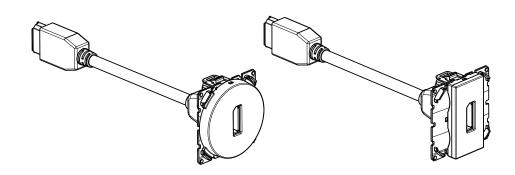

#### 1. UTILISATION

Les prises Display port permettent la transmission de flux audio/vidéo numériques haute définition entre une source (lecteur HD DVD, ordinateur...) et un récepteur compatible (plasma, LCD...).

Préconnectorisée - 1 module


Equipée d'un cordon de longueur 15 cm.


### 2. GAMME

Désignation	Réf.	Modules	Mode de fixation	Mode de raccordement
Prise Display port 1,2 Pré-connectorisée Enjo- liveur blanc - carré	5 720 90	1	à clips	à connecter
Prise Display port 1,2 Pré-connectorisée Enjo- liveur magnésium - carré	5 725 90	1	à clips	à connecter
Prise Display port 1,2 Pré-connectorisée Enjo- liveur blanc - rond	5 724 70	2	à clips	à connecter
Prise Display port 1,2 Pré-connectorisée Enjo- liveur magnésium - rond	5 735 90	2	à clips	à connecter


# 3. COTES D'ENCOMBREMENT

5 720 90 - 5 725 90

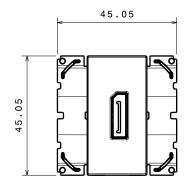


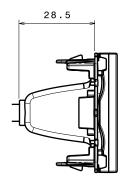

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (suite)

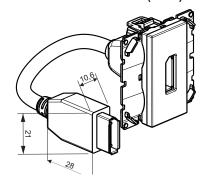

5 724 70 - 5 735 90

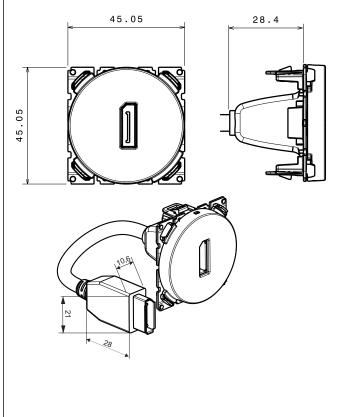

Fiche technique : S000080436FR/00 Mise à jour : Créée : 10/06/2013


# Arteor™ Prise Display port Pré-connectorisé

 Référence(s): 5 720 90 - 5 724 70 - 5 725 90 - 5 735 90

#### 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### 4.1 Caractéristiques électriques

Valeurs indiquées sous réserve d'une installation réalisée conformément aux règles de l'art et raccordée en respectant les normes en vigueur. Les accessoires et cordons additionnels devront respecter ces mêmes critères.



Display port 1,1	Résolu- tion en pixels maxi	Câble version Display port 1,1 mini - longueur maxi	Cordon version Display port 1,1 mini - longueur maxi	Lien total longueur maxi	Profon- deur de boîte mini
Pré- connecto- risé	1080 P	5 m	1,5 m	8 m	50 mm

#### 4.2 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration de corps solides/liquides : IP 40

#### 4.3 Caractéristiques matières

Socle: Polycarbonate Capot: ABS (RAL 9003) Autoextinguibilité: 650°C / 30 s

4.4 Caractéristiques climatiques Température de stockage : - 10°C à + 70°C Température d'utilisation : - 5°C à + 50°C

# 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

#### 5.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : - Hexane (EN 60669-1)

- Alcool à brûler - Eau savonneuse - Ammoniac dilué

- Javel pur diluée à 10%

- Produit à vitres

- Lingettes pré imprégnées.

## 5.2 Tenue aux produits de nettoyage type Hôpital

Tenue aux produits suivants : - Anios

Fiche technique: S000080436FR/00

- Surfanios

- Bactilysine

- Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaires.