



رقم (أرقام) الكتالوج: AC170MB/MT/MW/CH/DB/RS
AC171MB/MT/MW/CH/DB/RS

أغطية حماية لمقابس البيانات
Arteor™ Advance

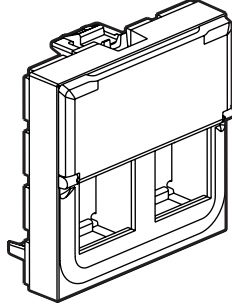

AC171MB/MT/MW/CH/DB/RS

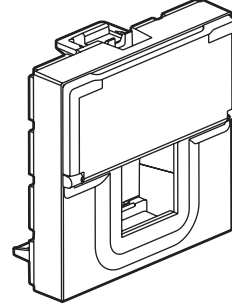

AC170MB/MT/MW/CH/DB/RS

4. الخصائص الفنية

■ 4.1 الخصائص الميكانيكية

مقاومة الاصطدام: IK 03
نافذية الأجسام الصلبة والسوائل: IP 20

■ 4.2 الخصائص المادية

غطاء حماية:
بولي كربونات
طلاء بولي كربونات أبيض
حامل ملصق تعريف مصنوع من البولي كربونات الشفاف
خالٍ من الهالوجين
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
مقاوم للاشتعال الذاتي: 650 درجة مئوية / 30 ثانية

■ 4.3 خصائص الطقس

درجة حرارة التخزين: من -10 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: من -5 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية

5. التنظيف

نظف السطح بقطعة قماش.
لا تستخدم الأسيتون أو مزيلات القار أو ثلاثي كلورو الإيثيلين.
مقاوم للمنتجات التالية: الهكسان (EN 60669-1)، الكحول الميثيلي، الماء والصابون،
الأمونيا المخففة، مواد التبييض المخففة حتى 10%، منتجات تنظيف الزجاج، المناديل
المبللة.

تحذير: يرجى دائمًا إجراء اختبار قبل استخدام منتجات التنظيف الخاصة الأخرى.

6. المعايير والاعتمادات

متوافق مع معايير التركيب والتصنيع.
يرجى الرجوع إلى الكتالوج الإلكتروني.


1. الاستخدام

أغطية حماية لمقابس البيانات ذات المنفذ الفردي والمزدوج
مزودة بحامل ملصق تعريف شفاف

2. النطاق

الوصف	رقم الكتالوج	اللون
محول Keystone مفرد بوحدين	AC170CH	شمبانيا
	AC170DB	برونزي داكن
	AC170MB	أسود غير لامع
	AC170MT	نيتانوم غير لامع
	AC170MW	أبيض غير لامع
	AC170RS	وردي
محول Keystone مزدوج بوحدين	AC171CH	شمبانيا
	AC171DB	برونزي داكن
	AC171MB	أسود غير لامع
	AC171MT	نيتانوم غير لامع
	AC171MW	أبيض غير لامع
	AC171RS	وردي

3. الأبعاد (مم)

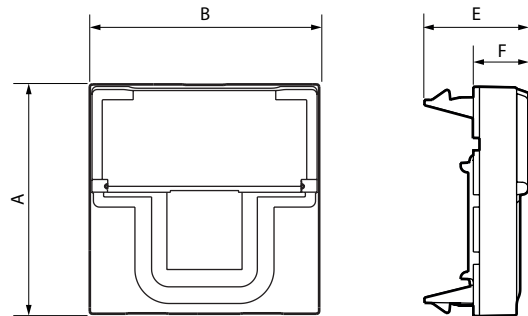

A	B	C	D
45	45	20,5	11