

Classe100 V16 Videogegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung

344922

Beschreibung

2-DRAHT-Video-Freisprechtelefon mit Fernsleife und 5" LCD-Display mit der Funktion Professionell Studio (durch den Anruf von der Türeinheit öffnet sich das zugehörige Schloss automatisch, ohne dass die Hausstation bedient werden muss). Es ist mit 2 physischen Schlüsseln für die Steuerung der Hauptfunktionen der Videogegensprechanlage - Anrufannahme und -schließung - und 7 kapazitiven Schlüsseln ausgestattet, die das Öffnen des Schlosses, die Aktivierung der Türstation/Taktierung, die Steuerung von Treppenlicht und die Anpassung von schnellen Aktionen, die der Benutzer häufiger benutzt - z.B. Intercom, Aktivierung von Zusatzschlössern und allgemeine Aktivierungen - ermöglichen. Das Gerät ist mit einem seitlichen Joystick zur Einstellung von: Farbe, Helligkeit und Displaykontrast, Sprachlautstärke und Lautstärke des Ruftons ausgestattet. Eine LED meldet, dass der Anruf ausgeschlossen worden ist. Die Installation kann als Wandmontage mit einer speziellen Halterung (mitgeliefert) oder über einen separat erhältlichen Tischständer erfolgen.


Ähnliche Artikel

344692 Tischständer

Technische Daten


Alimentazione: 18 - 27 Vdc
 Assorbimento in stand by: 10 mA
 Assorbimento massimo: 250 mA
 Sezione massima dei cavi per ogni morsetto: 2 x 1 mm²
 Temperature di funzionamento: 5 - 40 °C

Maße

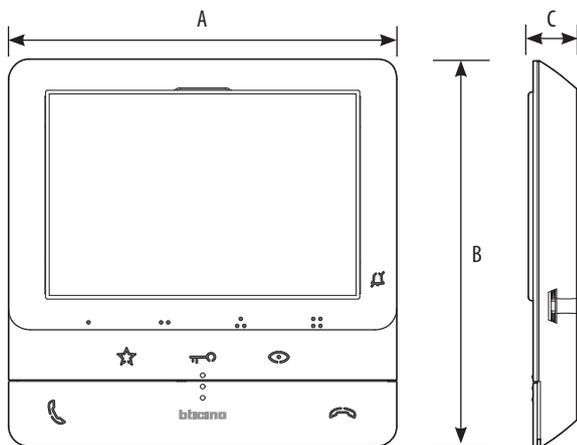

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

Ansicht von vorne

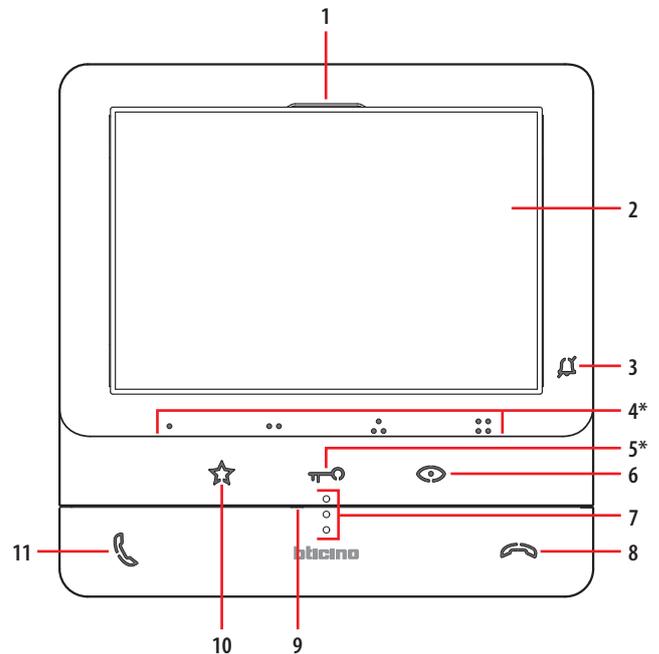


Erläuterung

Bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen "Piepton" ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden).

1. Lautsprecher
2. Display 5" (16 : 9)
3. LED- Meldung Lötwerk ausgeschlossen
Rote LED blinkt: Lötwerk ausgeschlossen
4. Programmierbare Berührungstasten *
5. Berührungstaste Schlossöffner *
Weiße Led blinkt: Funktion „Büro“ aktiv
6. Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
7. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
8. Taste zur Deaktivierung der Kommunikation
Rote LED blinkt: Anruf im Gang
9. Mikrophon
10. Berührungstaste Treppenlicht
11. Taste zur Aktivierung der Kommunikation
Grüne LED blinkt: eintreffen eines Anrufs

* Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.

Rückseite

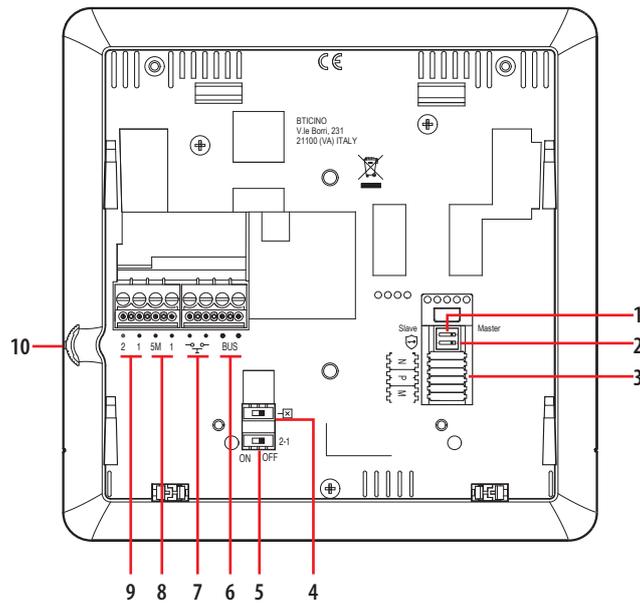


Erläuterung

1. Mikroschalter für die Funktion Slave / Master
2. Mikroschalter ON / OFF für die Funktion „Schloss-Sicherheit“
ON= 
Die Funktion mit stromloser Vorrichtung aktivieren
3. Sitz der Konfiguratoren.
4. Mikroschalter ON / OFF am Ende der Strecke.
5. Mikroschalter ON/OFF für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung
6. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-Draht
7. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste 
8. Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Lötwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lötwerke erfolgen
9. Klemmen (2 - 1) für eine zusätzliche Stromversorgung
10. Joystick für Regelung und Programmierung

Konfiguration

Das Gerät darf nur physisch konfiguriert werden.

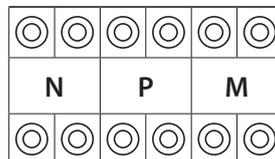

N - Nummer der Hausstation

 

Die in die N-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren weisen jeder Videogegensprechanlage innerhalb des Systems eine Identifikationsnummer zu. Die Hausstationen müssen fortlaufend nummeriert werden. Bei parallel geschalteten Hausstationen (in Wohnungen ohne 346850, max. 3) müssen diese mit dem gleichen Konfigurator N konfiguriert werden. Parallel zur Basissprechanlage ist es möglich, Sprechanlagen und Videosprechanlagen und zusätzliche Lötwerke zu installieren.

P – Zuordnung der Türstation

Die in die P-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren identifizieren die zugehörige TS, d.h. die erste Türstation, die durch erstes Drücken der Taste selbst eingeschaltet wird und deren Schloss bei Videogegensprechanlage auf standby durch Drücken der Taste aktiviert wird.

M – Betriebsmodus



Die in den Sitzen M der Vorrichtung eingesetzten Konfiguratoren, teilen den 4 programmierbaren Tasten (•, ••, •••, ••••) die Betriebsweise je nach den in der Folge aufgeführten Anweisungen zu. Zudem können Sonderfunktionen aktiviert werden.




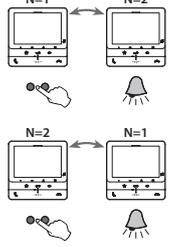
MODUS	TASTE	FUNKTION	ANMERKUNG
M = 00		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom für sich, sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse 	
	● ●	TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 20		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 40		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 80		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	
M = 01		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom für sich, sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse 	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle	
	● ●	TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
M = 21		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 41		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 81		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

MODUS	TASTE	FUNKTION	ANMERKUNG
M = 02		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert) 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert) 	
M = 22		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 42		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 82		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

MODUS	TASTE	FUNKTION	ANMERKUNG
M = 03		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ● Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle 	
M = 23		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 43		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 83		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

MODUS	TASTE	FUNKTION	ANMERKUNG
M = 04	●	TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 24		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 44		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 84		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	
M = 05	●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+3 konfiguriert)	
	● ● ●	Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+4 konfiguriert)	
M = 25		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 45		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 85		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

  MODUS	TASTE	FUNKTION	ANMERKUNG
M = 06		Funktion „INTERCOM VOREINGESTELLT“ mit Intercom-Anruf der HS konfiguriert mit N=1. ● Von den Hausstationen der Anlage aus ist es möglich, einen Intercom-Anruf an die mit N=1 konfigurierte Hausstation zu senden. Die mit N=1 konfigurierte Hausstation empfängt die Intercom-Anrufe, sendet sie aber NICHT weiter.	
	● ●	Intercom auf sich selbst. Sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse.	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 26		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 46		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 86		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	
M = 10	●	Allgemeine Intercom Gegensprechanlage: sendet einen Anruf an alle Geräte in der Wohnung bei Systemen mit Wohnungsschnittstelle 346850 oder an alle Geräte, wenn es sich um ein Einfamilienhaus handelt	
	● ●	TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 30		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 50		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 90		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	
M = 12	●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ●	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)	
	● ●	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)	
M = 32		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 52		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 92		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

    
MODUS	TASTE	FUNKTION	ANMERKUNG
M = 13	●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
	● ● ● ●	Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind	
M = 33		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio	
M = 53		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche	
M = 93		Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche	

Einstellungen des Geräts

Mit dem Joystick können Sie Einstellungen (Menüeinstellungen und/oder Parametereinstellungen während der Audio/Video-Verbindung) und Einstellungen (Menü Einstellungen) vornehmen.

Joystick benutzen

Um durch das Menü zu navigieren und die verschiedenen Einstellungen auszuwählen, müssen Sie den Joystick an der Seite des Geräts verwenden.

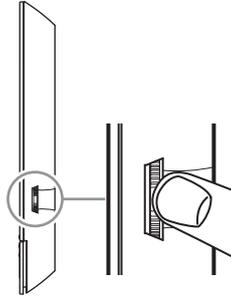

Erläuterung der Symbole


SYMBOL	DURCHZUFÜHRENDE AKTIONEN	FUNKTION
	Drücken	Bestätigen/Modus Einstellungen abrufen
 	Länger als 8 Sekunde lang drücken	Modus Einstellungen abrufen
 	Bewegen Sie den Joystick nach oben (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück)	Vorhergehende Seite/Niveau erhöhen
	Bewegen Sie den Joystick nach unten (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück)	Nachfolgende Seite/Niveau verringern

Einstellungen


Einstellungen




Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren

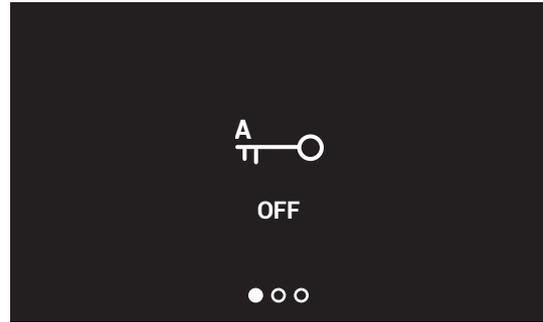


Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

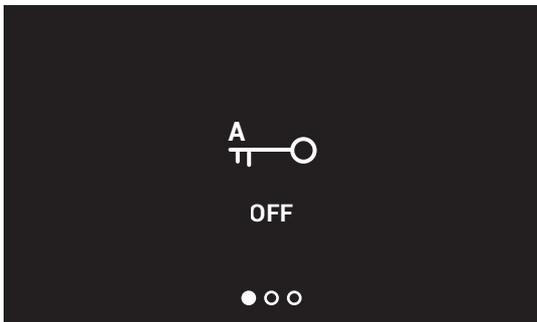

Professional Studio (Büro) aktivieren/deaktivieren

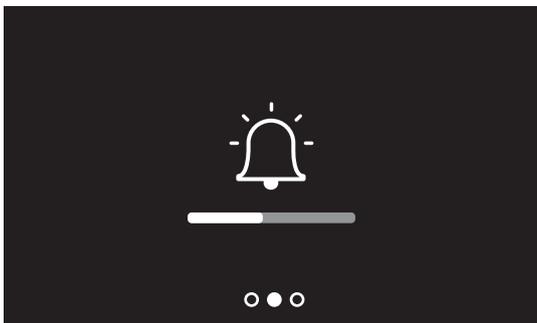

Lautstärke Ruftöne einstellen

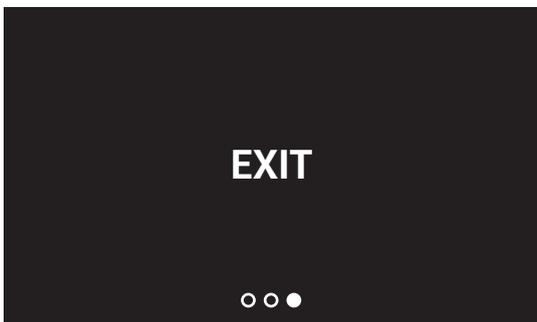


Menü beenden

PROFESSIONAL STUDIO (BÜRO)-FUNKTION AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN


Diese Funktion aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf von der Türstation eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss. Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe100 wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren. Zudem muss die Funktion wie folgt aktiviert werden.

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen

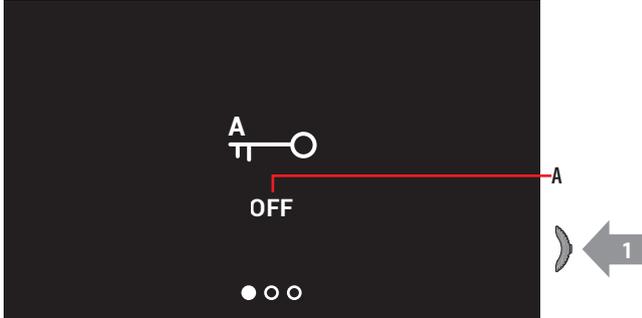

- A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert)
- 1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern


Anmerkung: Sie kann nicht gleichzeitig mit den Funktionen Sicheres Schloss und Türstatus aktiviert werden.

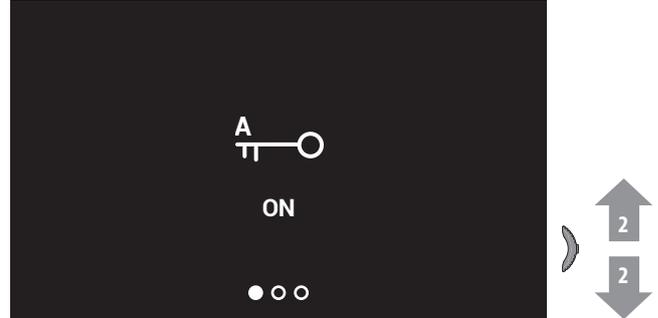


- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

RUFTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN


Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen

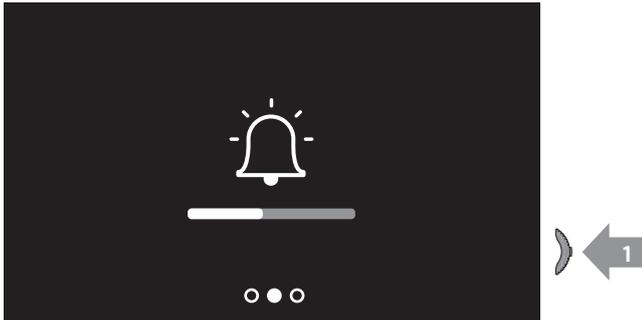


- 1 Den Joystick drücken, um die Lautstärke zu regeln. Das Läutwerk wird auf die gewünschte Lautstärke eingestellt

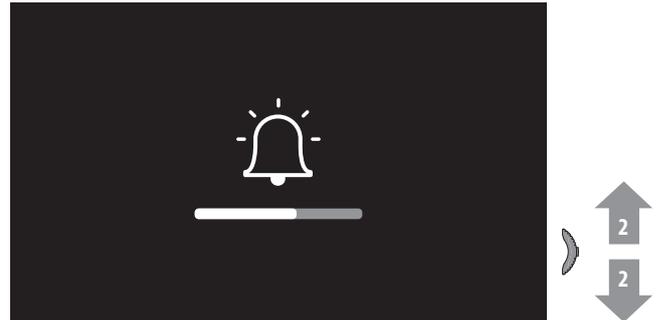

- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das Lautstärkeniveau einzustellen (1 - 8)

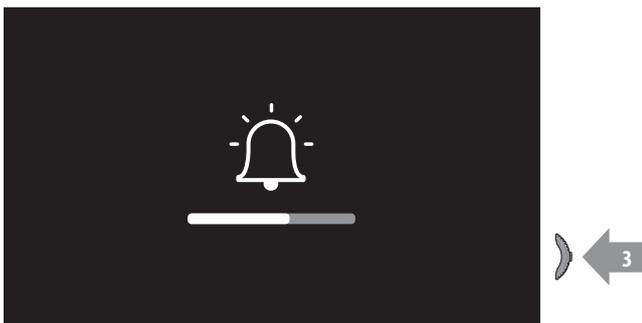

- 3 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

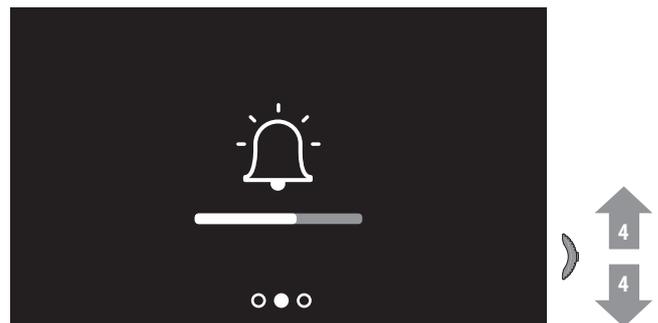

- 4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden




Die niedrigste Einstellung schließt das Läutwerk aus. Die entsprechende LED blinkt rot.

AUDIO/VIDEO-PARAMETER EINSTELLEN

Während einer Verbindung mit einer Hausstation oder einer Türstation können Sie die Lautstärke der Sprache und, nur bei Audio-Videogeräten, die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ändern




1 Während einer Verbindung, den Joystick drücken, um die Parameter zu ändern

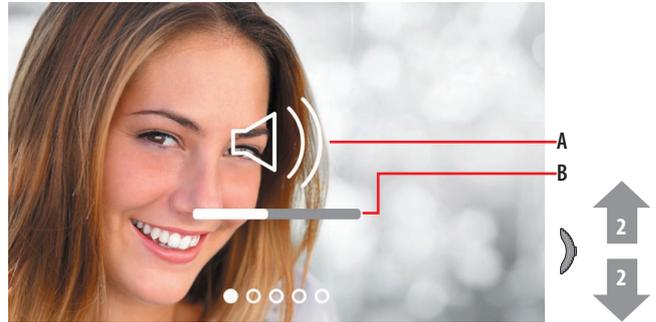


Die Seite zeigt den Parametertyp (A) und das eingestellte Niveau (B)
2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle


SYMBOL	PARAMETERTYP	
	Audio-Lautstärke	Der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden
	Bildhelligkeit	
	Bildkontrast	
	Bildfarbe	

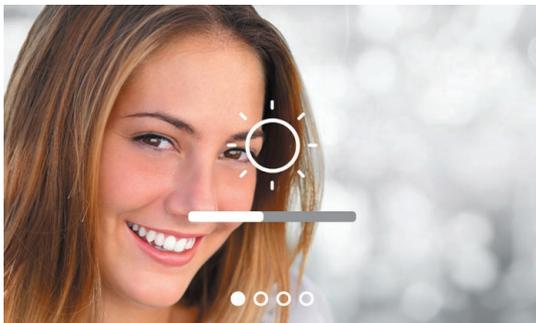


3 Den Joystick drücken, um das Niveau zu regeln

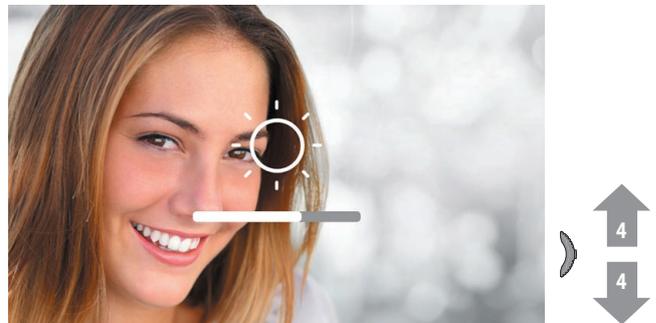

4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Niveau einzustellen

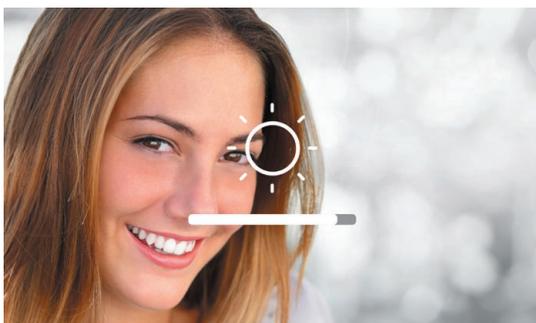

5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

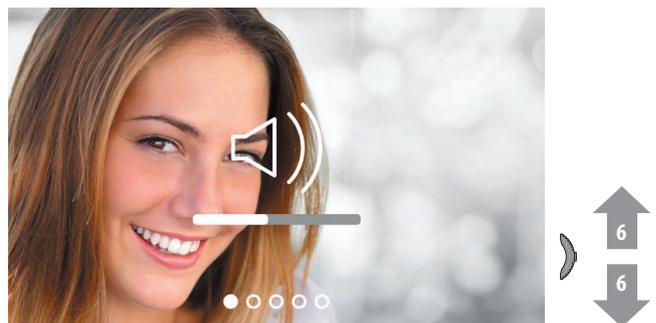


6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Parameter zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

Einstellungen


MENÜ EINSTELLUNGEN




Im Standby, den Joystick mindestens 8 Sekunden lang drücken, um das Display zu aktivieren und das Menü der Einstellungen abzurufen

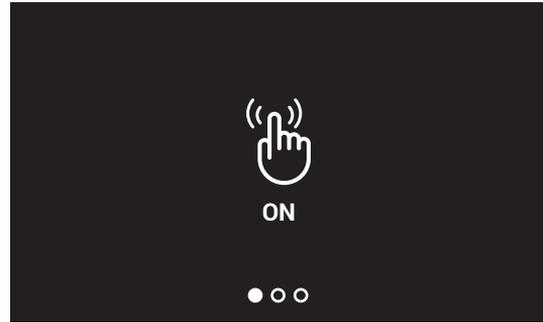


Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

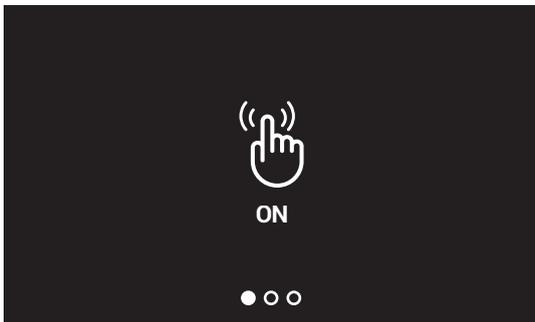

Tastenton aktivieren/deaktivieren

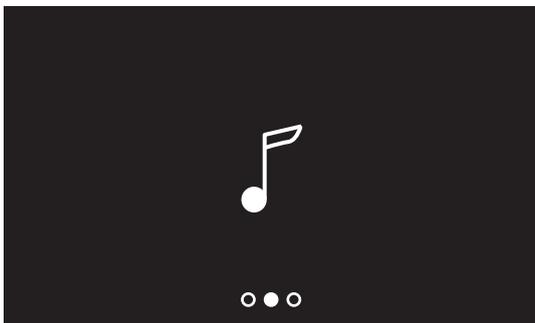

Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen

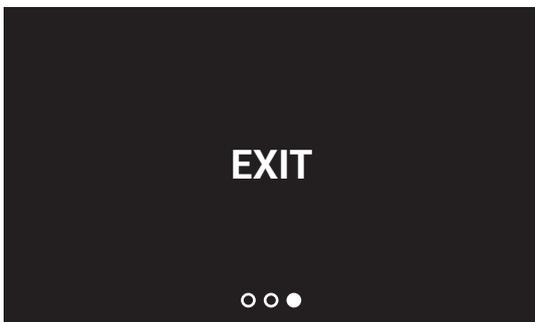


Menü beenden

TASTENTON AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN


In der Grundkonfiguration wird beim Drücken der Tasten ein PIEPTON ausgegeben, diese Funktion kann mit der folgenden Vorgehensweise deaktiviert/erneut aktiviert werden.

Im Standby, den Joystick mindestens 8 Sekunden lang drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen

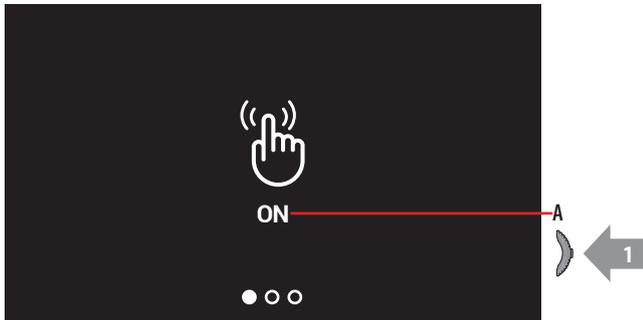

A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert)

1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern

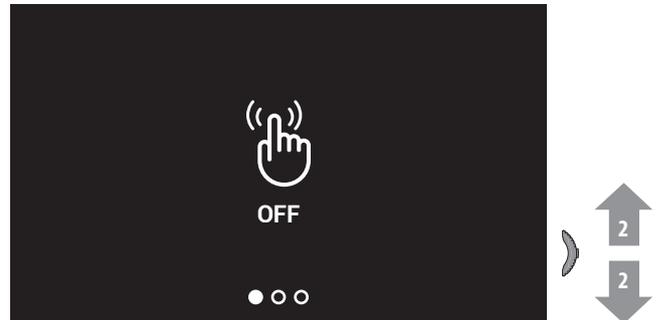


2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

EIN LÄUTWERK EINEM EREIGNIS ZUTEILEN (ANRUF)


In dieser Seite können Sie die Melodien der verschiedenen Anrufe ändern.

Die Melodien, die bei einem Anruf von der TS mit S=2 und S=3 gespielt werden, sind standardmäßig definiert und können nicht geändert werden.

Im Standby, den Joystick mindestens 8 Sekunden lang drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen

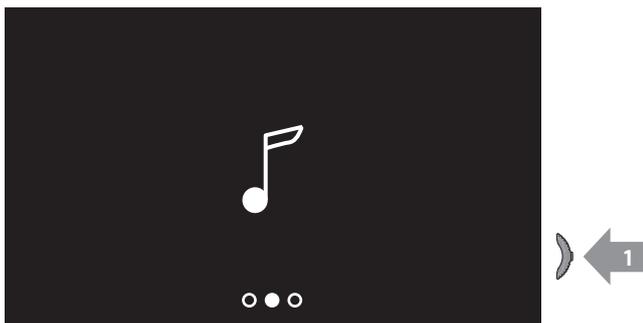


1 Den Joystick drücken, um ein Ereignis zuzuordnen

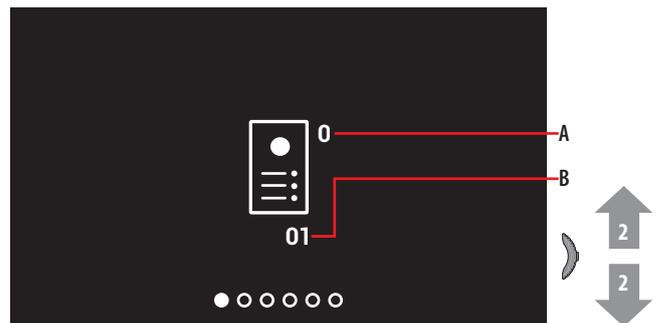


Die Seite zeigt die Art des Anrufs (A) und die Nummer des aktuellen Läutwerks (B)

2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Läutwerk zu wählen (siehe nachfolgende Tabelle)

SYMBOL	TYP DES ANRUF
	Läutwerk HAUPTTÜRSTATION (S=0) wählen
	Läutwerk NEBENTÜRSTATION (S=1) wählen
	Läutwerk ETAGEN-ANRUF wählen
	Läutwerk INTERCOM-ANRUF wählen
	Läutwerk EXTERNER INTERCOM-ANRUF wählen (nur mit Schnittstelle 346850)

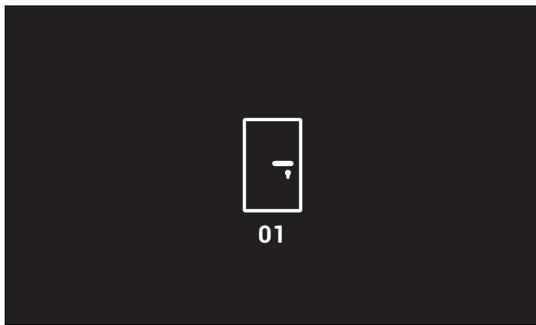


3 Den Joystick drücken, um fortzufahren

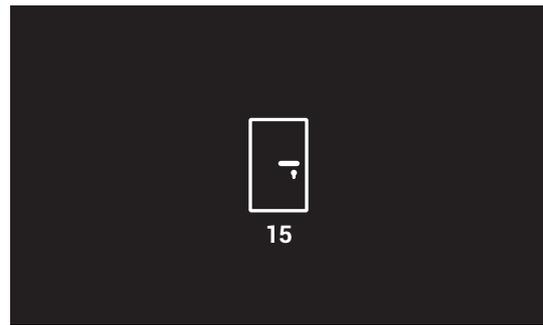

4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um die zuzuordnende Melodie zu wählen (die Melodie wird abgespielt)



5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

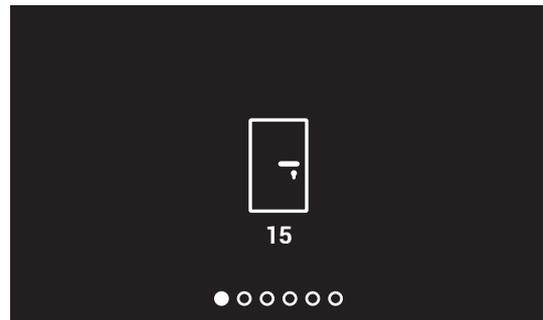

6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Anruf zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

Funktion TÜRSTATUS

Diese Funktion zeigt den Status des Schlosses an, wenn es geöffnet ist, blinkt die Schloss-LED, wenn es geschlossen ist, bleibt sie ausgeschaltet.

Achtung: Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das System dies vorsieht - Zubehörgeräte sind erforderlich.

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.


Funktion PERSONENSUCHE

Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrophon der Classe 100 aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird.

Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe100 wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren.

Die Funktion verwenden


Im Standby

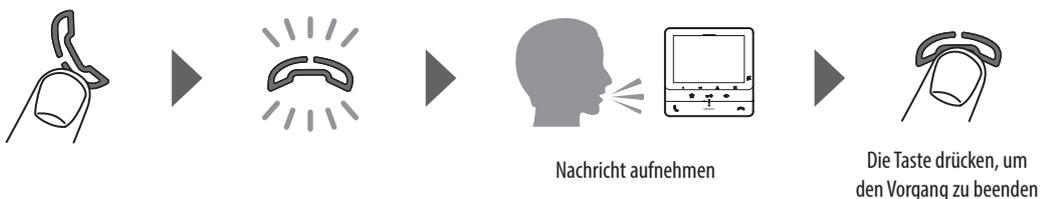

Funktion SCHLOSS-SICHERHEIT

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verhindert sie das Öffnen des Schlasses der Türstation, wenn sich die Hausstation im Standby-Modus befindet. Das Öffnen des Schlasses ist daher nur zulässig, wenn sich die Türstation und die Hausstation in telefonischer Verbindung befinden.

Funktion aktivieren

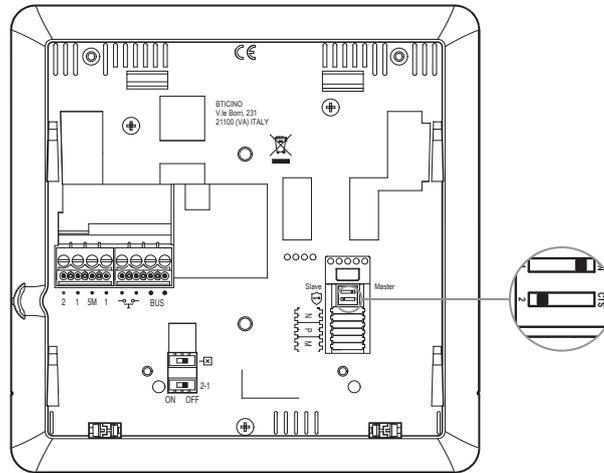

Den entsprechenden Mikroschalter auf ON positionieren

Anmerkung: Wenn die Funktion aktiv ist, werden alle Tasten in allen Konfigurationen, die die Aktivierung eines Schlasses erfordern, deaktiviert, und wenn gedrückt, blinkt die weiße LED.

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.