



Modularita,  
rychlá instalace  
a elegance



NOVÁ  
GENERACE  
PODLAHOVÝCH  
KRABIC






# Modularita, rychlá instalace a elegance – **nová generace podlahových krabic**

Navržená pro moderní komerční prostory, nová řada univerzálních podlahových krabic Legrand spojuje elegantní design, všestranné využití a rychlou instalaci.

Díky intuitivnímu montážnímu systému ji nainstalujete bez speciálních nástrojů a výrazně zkrátíte čas na stavbě.

Kompaktní a stylové provedení umožňuje bezproblémovou integraci do zdvojených i betonových podlah, včetně různých typů krytin. Poskytuje snadný přístup k napájení, datovým a multimediálním funkcím.

Kompatibilita se standardem 45 mm, například s přístroji řady Mosaic™, umožňuje vytvořit individuální kombinaci zásuvek – napájení, RJ45, HDMI, USB – pro maximální flexibilitu a pohodlí.

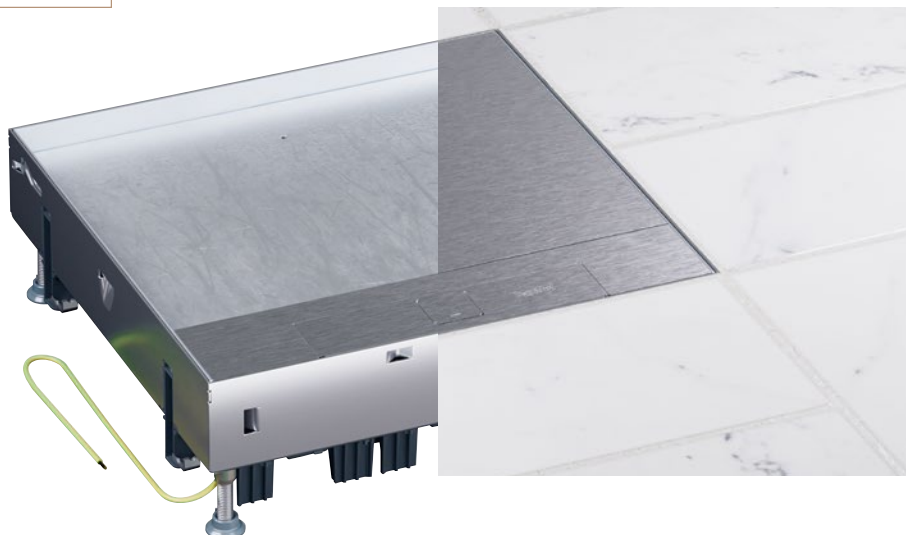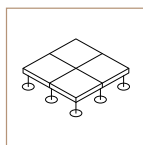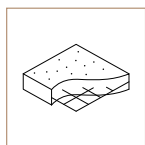


## DOKONALÁ, NENÁPADNÁ INTEGRACE



STANDARDNÍ RÁMEČKOVÁ VERZE  
PLASTOVÝ KRYT



STANDARDNÍ RÁMEČKOVÁ VERZE  
KRYT Z NEREZOVÉ OCELI

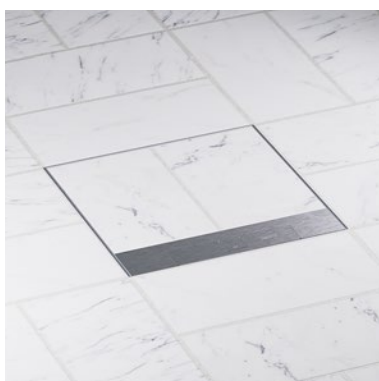

ZAPUŠTĚNÁ BEZRÁMEČKOVÁ VERZE  
KRYT Z NEREZOVÉ OCELI


Díky elegantnímu a odolnému designu dokonale zapadne do prostor s vysokou frekvencí provozu a zajišťuje maximální životnost.



NAVRŽENO  
PRO POHODLÍ  
A BEZPEČNOST  
UŽIVATELE,  
S DOKONALOU  
INTEGRACÍ DO  
KAŽDÉHO INTERIÉRU.

# Rychlá a snadná instalace


Díky systému zacvaknutí jsou podlahové krabice navrženy pro snadnou montáž i zapojení v každé situaci. Naši novou řadu lze instalovat do zdvojených i betonových podlah s využitím příslušenství určeného pro každý typ instalace. Díky možnosti začlenění různých podlahových krytin snadno dosáhnete požadovaného vzhledu.

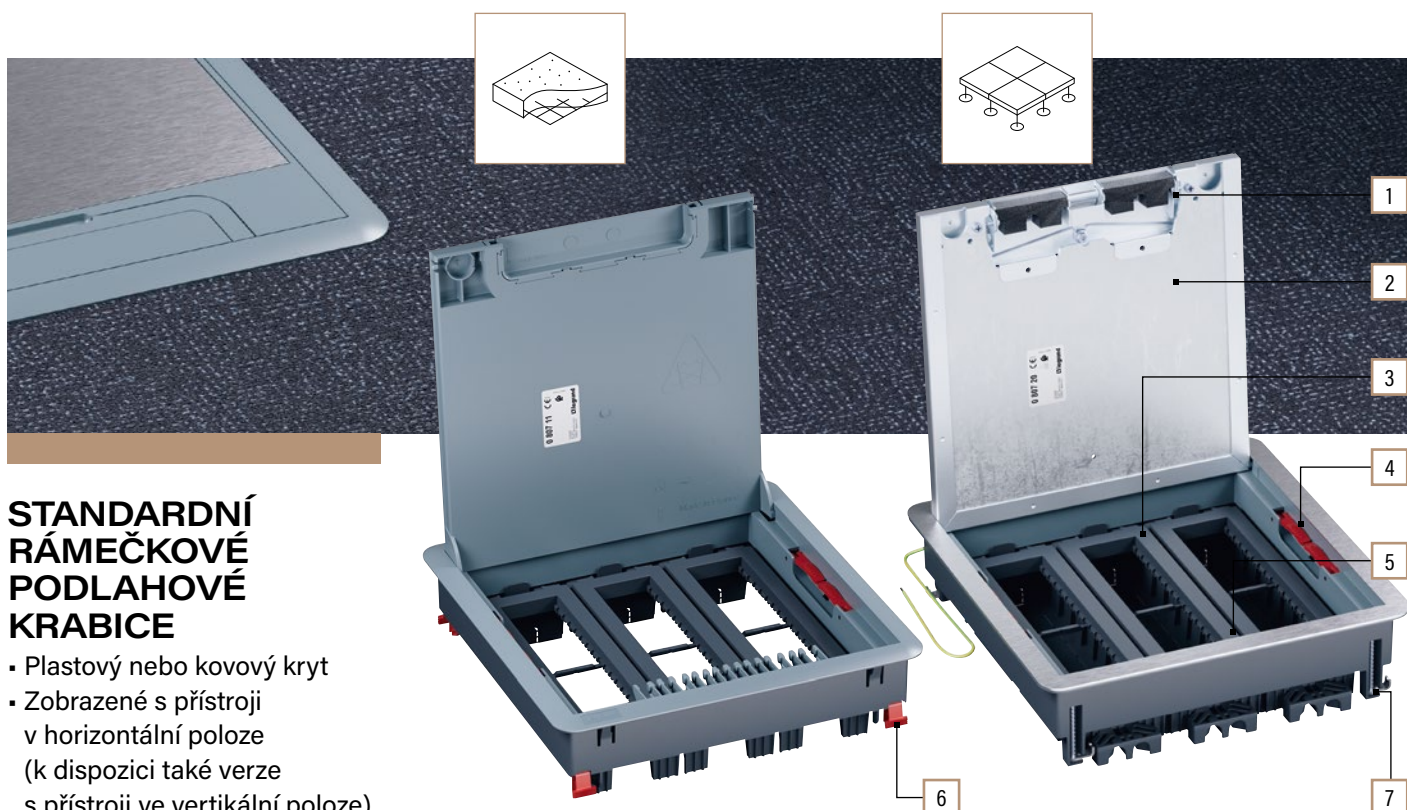

## STANDARDNÍ RÁMEČKOVÉ PODLAHOVÉ KRABICE

- Plastový nebo kovový kryt
- Zobrazené s přístroji v horizontální poloze (k dispozici také verze s přístroji ve vertikální poloze)



Podlahové krabice s kovovým krytem jsou dodávány s ochranným vodičem pro kryt, aby splňovaly bezpečnostní normy.

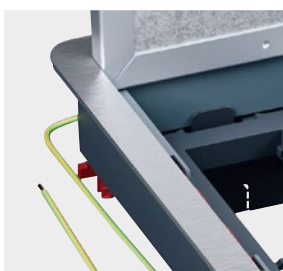

+

- 1 Flexibilní kabelový vývod pro plastové kryty, pevný kabelový vývod pro kovové kryty.
- 2 Plastový nebo kovový kryt. Možnost vložení podlahových krytin do tloušťky 8 mm.
- 3 Nastavitelná hloubka montážních rámečků pro přístroje v horizontální poloze podle typu vidlice. Rámečky lze rychle vyjmout bez použití nářadí a jsou vybaveny automatickými držáky kabelů pro zjednodušení zapojení. Verze pro zdvojené podlahy je dodávána s izolačními kryty pro ochranu zásuvek.
- 4 Speciálně navrhované rukojeti pro sejmutí krytu jedním pohybem.
- 5 Vodicí lišty pro bezpečné uchycení kabelů uvnitř podlahové krabice.
- 6 Rychlý montážní systém podlahových krabic do betonu; bez použití nářadí a snadno rozpoznatelný.
- 7 Montážní úchyty podlahových krabic do zdvojené podlahy do tloušťky 55 mm (včetně finální krytiny).




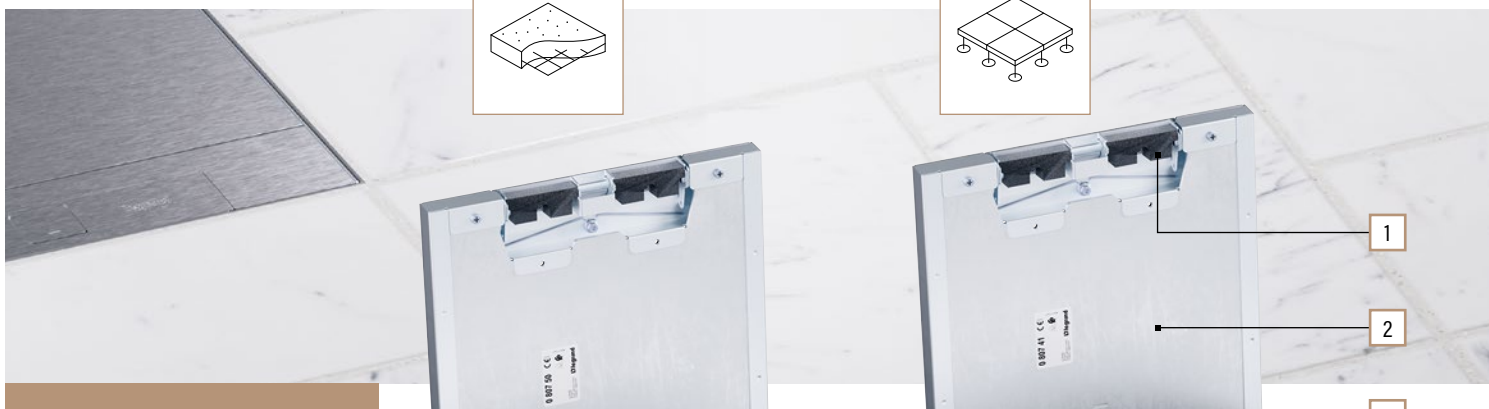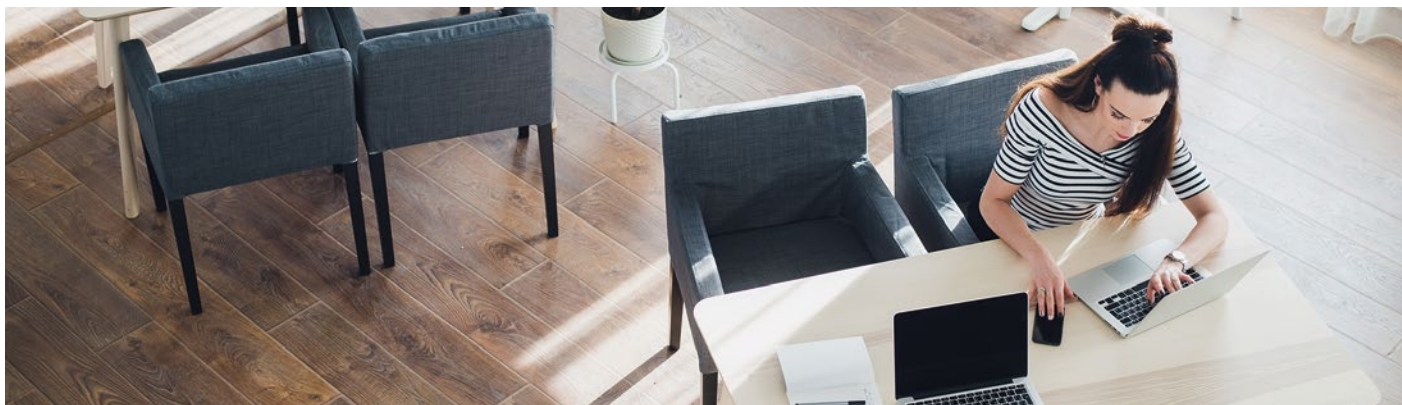

## BEZRÁMEČKOVÉ PODLAHOVÉ KRABICE SE ZAPUŠTĚNÝMI KRYTY

- Kovový kryt
- Zobrazené s přístroji ve vertikální poloze (k dispozici také verze s přístroji v horizontální poloze).

Sada čtyř nožek (obj. č. 0 881 42) slouží ke zvýšení výšky podlahové krabice až o 300 mm u zdvojených podlah nebo o 250 mm u betonových podlah, a to výměnou původních nožek.

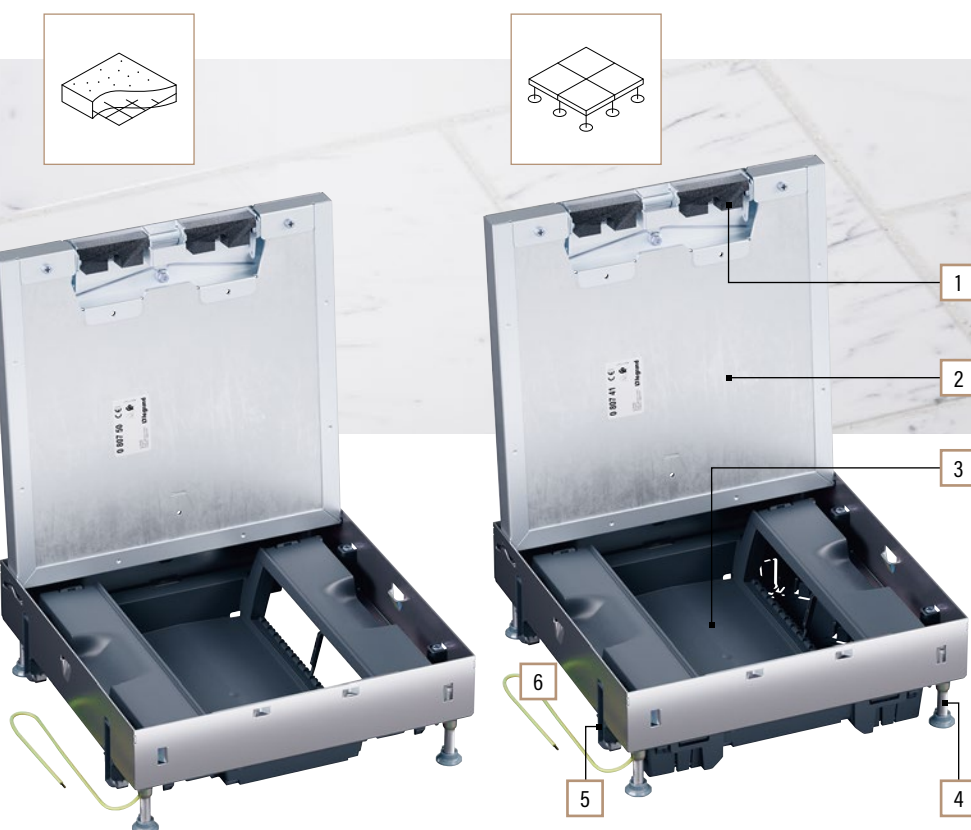

- 1 Pevný vývod kabelu vybavený zajišťovacím systémem, který zabraňuje poškození kabelů po jejich zasunutí.
- 2 Kovový kryt. Možnost vložení podlahových krytin do tloušťky 15 mm.
- 3 Montážní rámečky pro přístroje ve vertikální poloze. Lze je rychle vyjmout bez použití nářadí a jsou vybaveny automatickými držáky kabelů pro zjednodušení zapojení. Verze do zdvojené podlahy je dodávána s izolačními kryty pro ochranu zásuvek.
- 4 Stavitelné nožky pro rychlé výškové nastavení a vyrovnání podlahové krabice. Opírají se o primární betonovou desku, což zajišťuje vyšší stabilitu a zatížení 5 kN.
- 5 Montážní úchyty pro instalační krabici v betonové podlaze nebo do zdvojené podlahy do tloušťky 55 mm (včetně finální krytiny).
- 6 Ochranný vodič pro splnění bezpečnostních norem.

# Standardní rámečkové podlahové krabice do betonové podlahy


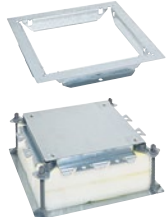





výběrová tabulka

PODLAHOVÁ KRABICE TYP	PODLAHOVÁ KRABICE KAPACITA	PODLAHOVÁ KRABICE OBJ. Č.	VÝBĚR INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU PODLE VÝŠKY POTĚRU					KRYCÍ DESKY (VOLITELNÉ)		
			80 - 110 mm	77 - 90 mm	76 - 125 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm			
<b>ZÁSUVKY V HORIZONTÁLNÍ POLOZE</b>			<b>80 - 110 mm</b>	<b>77 - 90 mm</b>	<b>76 - 125 mm</b>	<b>110 - 170 mm</b>	<b>150 - 250 mm</b>			
 <b>PLASTOVÝ KRYT S RÁMEČKEM</b>	12 (3 x 4) modulů	0 807 09	0 881 90	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	18 (3 x 6) modulů	0 807 10	0 881 91	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	24 (3 x 8) modulů	0 807 11	0 881 92	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
 <b>KOVOVÝ KRYT S RÁMEČKEM</b>	12 (3 x 4) modulů	0 807 27	0 881 90	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	18 (3 x 6) modulů	0 807 28	0 881 91	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	24 (3 x 8) modulů	0 807 29	0 881 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
<b>ZÁSUVKY VE VERTIKÁLNÍ POLOZE</b>			<b>72 - 110 mm</b>	<b>69 - 90<sup>(1)</sup> mm</b>	<b>68 - 125 mm</b>	<b>110 - 170 mm</b>	<b>150 - 250 mm</b>			
 <b>PLASTOVÝ KRYT S RÁMEČKEM</b>	8 (2 x 4) modulů	0 807 12	0 881 90	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	12 (2 x 6) modulů	0 807 13	0 881 91	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	16 (2 x 8) modulů	0 807 14	0 881 92	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
 <b>KOVOVÝ KRYT S RÁMEČKEM</b>	8 (2 x 4) modulů	0 807 30	0 881 90	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	12 (2 x 6) modulů	0 807 31	0 881 91	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	16 (2 x 8) modulů	0 807 32	0 881 92	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
<b>PROTAHOVACÍ KRABICE</b>			<b>72 - 110 mm</b>	<b>65 - 90<sup>(1)</sup> mm</b>	<b>64 - 125 mm</b>	<b>110 - 170 mm</b>	<b>150 - 250 mm</b>			
 <b>PLASTOVÝ KRYT S RÁMEČKEM</b>	203 x 286 mm	0 807 15	0 881 90	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 16	0 881 91	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 17	0 881 92	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
 <b>KOVOVÝ KRYT S RÁMEČKEM</b>	203 x 286 mm	0 807 33	0 881 90	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 34	0 881 91	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	286 x 286 mm	0 807 35	0 881 92	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47

(1) Od 90 mm do 200 mm s upevňovací sadou pro zvyšování a nivelaci obj. č. 0 807 55

# Bezrámečkové podlahové krabice se zapuštěnými kryty do betonové podlahy

## výběrová tabulka

PODLAHOVÁ KRABICE TYP	PODLAHOVÁ KRABICE KAPACITA	PODLAHOVÁ KRABICE OBJ. Č.	VÝBĚR INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU PODLE VÝŠKY POTĚRU				KRYCÍ DESKY (VOLITELNĚ)	
								
<b>ZÁSUVKY V HORIZONTÁLNÍ POLOZE</b>			<b>89 - 90<sup>(1)</sup> mm</b>	<b>88 - 122 mm</b>	<b>110 - 170 mm</b>	<b>150 - 250 mm</b>		
<b>KOVOVÝ ZAPUŠTĚNÝ KRYT</b> 	12 (3 x 4) modulů	0 807 45	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 881 45
	18 (3 x 6) modulů	0 807 46	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 881 46
	24 (3 x 8) modulů	0 807 47	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 881 47
<b>ZÁSUVKY VE VERTIKÁLNÍ POLOZE</b>			<b>82 - 90<sup>(1)</sup> mm</b>	<b>81 - 122 mm</b>	<b>110 - 170 mm</b>	<b>150 - 250 mm</b>		
<b>KOVOVÝ ZAPUŠTĚNÝ KRYT</b> 	8 (2 x 4) modulů	0 807 48	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 881 45
	12 (2 x 6) modulů	0 807 49	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 881 46
	16 (2 x 8) modulů	0 807 50	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 881 47
<b>PROTAHOVACÍ KRABICE</b>			<b>82 - 90<sup>(1)</sup> mm</b>	<b>81 - 122 mm</b>	<b>110 - 170 mm</b>	<b>150 - 250 mm</b>		
<b>KOVOVÝ ZAPUŠTĚNÝ KRYT</b> 	181 x 264 mm	0 807 42	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 881 47

(1) Od 90 mm do 200 mm s upevňovací sadou pro zvyšování a nivelaci obj. č. 0 807 55

# Standardní rámečkové podlahové krabice do betonové podlahy

odáváno v sadách



Více podrobností na [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz) nebo v katalogu Řešení pro administrativní budovy.

Vyhovuje normě IEC/ ČSN EN 60670-23

## Bal. Obj. č. Podlahové krabice s plastovými kryty s rámečky

		Určené pro zásuvky Mosaic. Vybavené montážními rámečky pro přístroje. Instalace do:
		- skládací plastové instalační krabice obj. č. 0 881 90/91/92 nebo
		- kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 nebo
		- univerzální instalační krabice obj. č. 0 880 80
		<b>Pro zásuvky v horizontální poloze</b>
1	0 807 09	12 (3 x 4) modulů
1	0 807 10	18 (3 x 6) modulů
1	0 807 11	24 (3 x 8) modulů
		<b>Pro zásuvky ve vertikální poloze</b>
1	0 807 12	8 (2 x 4) modulů
1	0 807 13	12 (2 x 6) modulů
1	0 807 14	16 (2 x 8) modulů

## Bal. Obj. č. Protahovací krabice s plastovými kryty s rámečky

		Instalace do:
		- skládací plastové instalační krabice obj. č. 0 881 90/91/92 nebo
		- kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 nebo
		- univerzální instalační krabice obj. č. 0 880 80
1	0 807 15	203 x 286 mm
1	0 807 16	241 x 286 mm
1	0 807 17	286 x 286 mm

## Bal. Obj. č. Podlahové krabice s kovovými kryty s rámečky

		Určené pro zásuvky Mosaic. Vybavené montážními rámečky pro přístroje. Instalace do:
		- skládací plastové instalační krabice obj. č. 0 881 90/91/92 nebo
		- kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 nebo
		- univerzální instalační krabice obj. č. 0 880 80
		<b>Pro zásuvky v horizontální poloze</b>
1	0 807 27	12 (3 x 4) modulů
1	0 807 28	18 (3 x 6) modulů
1	0 807 29	24 (3 x 8) modulů
		<b>Pro zásuvky ve vertikální poloze</b>
1	0 807 30	8 (2 x 4) modulů
1	0 807 31	12 (2 x 6) modulů
1	0 807 32	16 (2 x 8) modulů

## Bal. Obj. č. Protahovací krabice s kovovými kryty s rámečky

		Instalace do:
		- skládací plastové instalační krabice obj. č. 0 881 90/91/92 nebo
		- kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 nebo
		- skládací plastové instalační krabice obj. č. 0 881 90/91/92 nebo
1	0 807 33	203 x 286 mm
1	0 807 34	241 x 286 mm
1	0 807 35	286 x 286 mm

## Bal. Obj. č. Krycí desky pro podlahové krabice s kryty s rámečky

		Pro podlahové krabice do betonu nebo do zdvojené podlahy
		<b>Pro plastové kryty s rámečky - povrch z nerezové oceli</b>
1	0 880 15	8/12 modulů
1	0 880 16	12/18 modulů
1	0 880 17	16/24 modulů
		<b>Pro kovové kryty s rámečky - povrch z nerezové oceli</b>
1	0 880 45	8/12 modulů
1	0 880 46	12/18 modulů
1	0 880 47	16/24 modulů

## Bal. Obj. č. Uzamykací příslušenství pro podlahové krabice s plastovými kryty s rámečky

1	0 880 98	S klíčem
1	0 880 99	Bez klíče - např. šroubovákem

## Bal. Obj. č. Montážní adaptéry pro univerzální instalační krabici


		<b>Pro rámečkové nebo bezrámečkové podlahové krabice</b>
		Montáž do univerzální instalační krabice obj. č. 0 880 80
1	0 880 81	8/12 modulů - obj. č. 0 807 09/12/15/27/30/33 a 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 modulů - obj. č. 0 807 10/13/16/28/31/34 a 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 modulů - obj. č. 0 807 11/14/17/29/32/35 a 0 807 44/47/50

## Bal. Obj. č. Montážní sada pro rámečkové podlahové krabice

		Umožňuje upnout a vyrovnat kryty s rámečky do montážních adaptérů obj. č. 0 880 81/82/83 pro univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80
		Pro tloušťku podlahové krytiny 2–22 mm
1	0 807 52	Sada 4 kusů

# Bezrámečkové podlahové krabice se zapuštěnými kryty do betonové podlahy

odáváno v sadách

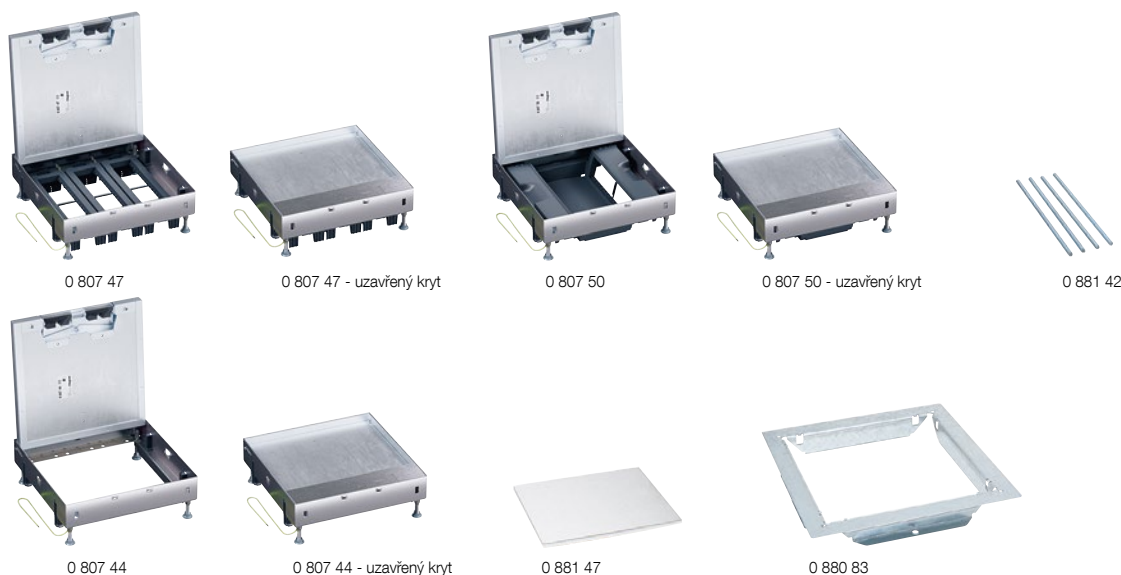








Více podrobností na [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz) nebo v katalogu Řešení pro administrativní budovy.

Vyhovuje normě IEC/ ČSN EN 60670-23





Bal.	Obj. č.	Podlahové krabice s kovovými zapuštěnými kryty
		Určené pro zásuvky Mosaic Vybavené montážními rámečky pro přístroje Instalace do: - kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 nebo - univerzální instalační krabice obj. č. 0 880 80 a montážní adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83
1	0 807 45	<b>Pro zásuvky v horizontální poloze</b> 12 (3 x 4) modulů
1	0 807 46	18 (3 x 6) modulů
1	0 807 47	24 (3 x 8) modulů
1	0 807 48	<b>Pro zásuvky ve vertikální poloze</b> 8 (2 x 4) modulů
1	0 807 49	12 (2 x 6) modulů
1	0 807 50	16 (2 x 8) modulů
		<b>Protahovací krabice s kovovými zapuštěnými kryty</b> Instalace do betonové nebo zdvojené podlahy Pro betonové podlahy použijte: - kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 nebo - univerzální instalační krabice obj. č. 0 880 80 a montážní adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
1	0 881 42	<b>Sada prodloužených nožek pro výšku 110 - 300 mm</b> 4 šroubovací nožky Pro bezrámečkové podlahové a protahovací krabice Instalace místo dodávaných nožek

Bal.	Obj. č.	Krycí desky pro podlahové krabice se zapuštěnými kryty
		Pro podlahové krabice do betonu nebo do zdvojené podlahy <b>Pro zapuštěné kryty - povrch z nerezové oceli</b>
1	0 881 45	8/12 modulů
1	0 881 46	12/18 modulů
1	0 881 47	16/24 modulů
		<b>Montážní adaptéry univerzální instalační krabici</b> <b>Pro rámečkové nebo bezrámečkové podlahové krabice</b> Montáž na univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80
1	0 880 81	8/12 modulů - obj. č. 0 807 09/12/15/27/30/33 a 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 modulů - obj. č. 0 807 10/13/16/28/31/34 a 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 modulů - obj. č. 0 807 11/14/17/29/32/35 a 0 807 44/47/50

## Standardní rámečkové podlahové krabice do zdvojené podlahy – výběrová tabulka

PODLAHOVÁ KRABICE TYP	PODLAHOVÁ KRABICE KAPACITA	PODLAHOVÁ KRABICE OBJ. Č.	KRYCÍ DESKY (VOLITELNĚ)
			
<b>HORIZONTÁLNÍ ULOŽENÍ ZÁSUVEK MINIMÁLNÍ VÝŠKA 80 MM<sup>(1)</sup></b>			
	12 (3 x 4) modulů	0 807 00	0 880 15
	18 (3 x 6) modulů	0 807 01	0 880 16
	24 (3 x 8) modulů	0 807 02	0 880 17
	12 (3 x 4) modulů	0 807 18	0 880 45
	18 (3 x 6) modulů	0 807 19	0 880 46
	24 (3 x 8) modulů	0 807 20	0 880 47
<b>VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ ZÁSUVEK MINIMÁLNÍ VÝŠKA 80 MM</b>			
	8 (2 x 4) modulů	0 807 03	0 880 15
	12 (2 x 6) modulů	0 807 04	0 880 16
	16 (2 x 8) modulů	0 807 05	0 880 17
	8 (2 x 4) modulů	0 807 21	0 880 45
	12 (2 x 6) modulů	0 807 22	0 880 46
	16 (2 x 8) modulů	0 807 23	0 880 47
<b>PROTAHOVACÍ KRABICE MINIMÁLNÍ VÝŠKA 73 MM</b>			
	203 x 286 mm	0 807 06	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 07	0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 08	0 880 17
	203 x 286 mm	0 807 24	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 25	0 880 46
	286 x 286 mm	0 807 26	0 880 47

## Bezrámečkové podlahové krabice se zapuštěnými kryty do zdvojené podlahy – výběrová tabulka

PODLAHOVÁ KRABICE TYP	PODLAHOVÁ KRABICE KAPACITA	PODLAHOVÁ KRABICE OBJ. Č.	ZVYŠOVACÍ NOŽKY	KRYCÍ DESKY (VOLITELNĚ)
				
		<b>VÝŠKA</b>		
<b>HORIZONTÁLNÍ ULOŽENÍ ZÁSUVEK</b>		<b>92 - 122<sup>(1)</sup> mm</b>	<b>110 - 300 mm</b>	
	12 (3 x 4) modulů	0 807 36		0 881 45
	18 (3 x 6) modulů	0 807 37	+ 0 881 42	0 881 46
	24 (3 x 8) modulů	0 807 38		0 881 47
<b>VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ ZÁSUVEK</b>		<b>92 - 122 mm</b>	<b>110 - 300 mm</b>	
	8 (2 x 4) modulů	0 807 39		0 881 45
	12 (2 x 6) modulů	0 807 40	+ 0 881 42	0 881 46
	16 (2 x 8) modulů	0 807 41		0 881 47
<b>PROTAHOVACÍ KRABICE</b>		<b>81 - 122 mm</b>	<b>110 - 300 mm</b>	
	181 x 264 mm	0 807 42		0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43	+ 0 881 42	0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44		0 881 47

## Standardní rámečkové podlahové krabice do zdvojené podlahy – dodáváno v sadách



0 807 02

0 807 02 - uzavřený kryt

0 807 05



0 807 20

0 807 20 - uzavřený kryt

0 807 26

Více podrobností na [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz) nebo v katalogu Řešení pro administrativní budovy.

Vyhovuje normě IEC/ ČSN EN 60670-23

### Bal. Obj. č. Podlahové krabice s plastovými kryty s rámečky

Určené pro zásuvky Mosaic  
Vybavené montážními rámečky pro přístroje  
Instalace do zdvojené podlahy

#### Pro zásuvky v horizontální poloze

1	0 807 00	12 (3 x 4) modulů
1	0 807 01	18 (3 x 6) modulů
1	0 807 02	24 (3 x 8) modulů

#### Pro zásuvky ve vertikální poloze

1	0 807 03	8 (2 x 4) modulů
1	0 807 04	12 (2 x 6) modulů
1	0 807 05	16 (2 x 8) modulů

### Protahovací krabice s plastovými kryty s rámečky

1	0 807 06	Instalace do zdvojené podlahy 203 x 286 mm
1	0 807 07	241 x 286 mm
1	0 807 08	286 x 286 mm

### Podlahové krabice s kovovými kryty s rámečky

Určené pro zásuvky Mosaic  
Vybavené montážními rámečky pro přístroje  
Instalace do zdvojené podlahy

#### Pro zásuvky v horizontální poloze

1	0 807 18	12 (3 x 4) modulů
1	0 807 19	18 (3 x 6) modulů
1	0 807 20	24 (3 x 8) modulů

#### Pro zásuvky ve vertikální poloze


1	0 807 21	8 (2 x 4) modulů
1	0 807 22	12 (2 x 6) modulů
1	0 807 23	16 (2 x 8) modulů

### Protahovací krabice s kovovými kryty s rámečky

1	0 807 24	Instalace do zdvojené podlahy 203 x 286 mm
1	0 807 25	241 x 286 mm
1	0 807 26	286 x 286 mm

Krycí desky a uzamykací příslušenství  
str. 8

## Bezrámečkové podlahové krabice se zapuštěnými kryty do zdvojené podlahy – dodáváno v sadách

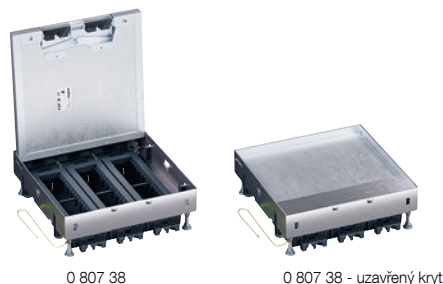

0 807 38

0 807 38 - uzavřený kryt



0 807 41

0 807 41 - uzavřený kryt

### Bal. Obj. č. Podlahové krabice s kovovými zapuštěnými kryty

Určené pro zásuvky Mosaic  
Vybavené montážními rámečky pro přístroje  
Instalace do zdvojené podlahy

#### Pro zásuvky v horizontální poloze

1	0 807 36	12 (3 x 4) modulů
1	0 807 37	18 (3 x 6) modulů
1	0 807 38	24 (3 x 8) modulů

#### Pro zásuvky ve vertikální poloze

1	0 807 39	8 (2 x 4) modulů
1	0 807 40	12 (2 x 6) modulů
1	0 807 41	16 (2 x 8) modulů

### Protahovací krabice s kovovými zapuštěnými kryty

		Instalace do zdvojené nebo betonové podlahy Pro betonové podlahy použijte: - kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 nebo - univerzální instalační krabice obj. č. 0 880 80 a montážní adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm

### Sada prodloužených nožek pro výšku 110 - 300 mm

1	0 881 42	4 šroubovací nožky Pro bezrámečkové podlahové krabice a protahovací krabice Instalace místo dodávaných nožek
---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Krycí desky pro podlahové krabice se zapuštěnými kryty

Pro podlahové krabice do zdvojené podlahy nebo do betonu

#### Pro podlahové krabice s kovovými zapuštěnými kryty - povrch z nerezové oceli

1	0 881 45	8/12 modulů
1	0 881 46	12/18 modulů
1	0 881 47	16/24 modulů



[facebook/legrand](https://www.facebook.com/legrand)



[linkedin/legrand](https://www.linkedin.com/company/legrand)



[instagram/legrand](https://www.instagram.com/legrand)



[youtube/legrand](https://www.youtube.com/legrand)



[legrand.cz](https://www.legrand.cz)



[pinterest/legrandcz](https://www.pinterest.com/legrandcz)

## Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: [info.cz@legrand.com](mailto:info.cz@legrand.com)  
[www.legrand.cz](https://www.legrand.cz)

