


# PODLAHOVÉ KRABICE PŘEVODNÍ TABULKA

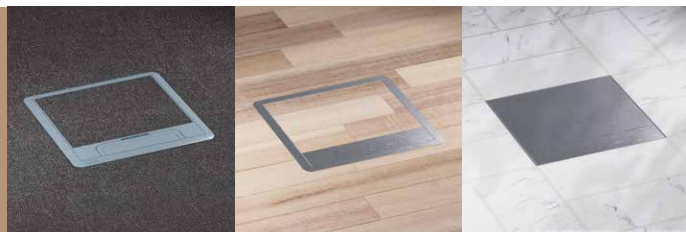

Převod objednacích čísel z původní řady podlahových krabic na nový sortiment.


*Příklad 1:*

Máte vyspecifikovanou podlahovou krabici do zdvojené podlahy s obj.č. 0 880 20 + 0 880 00 → objednáací číslo nové podlahové krabice je 0 807 00.

*Příklad 2:*

Máte vyspecifikovanou stejnou podlahovou krabici s obj.č. 0 880 20 + 0 880 00, ale do betonu s instalační krabicí 0 881 90 → objednáací číslo nové podlahové krabice je 0 807 09 + instalační krabice 0 881 90.

## ZDVOJENÁ PODLAHA

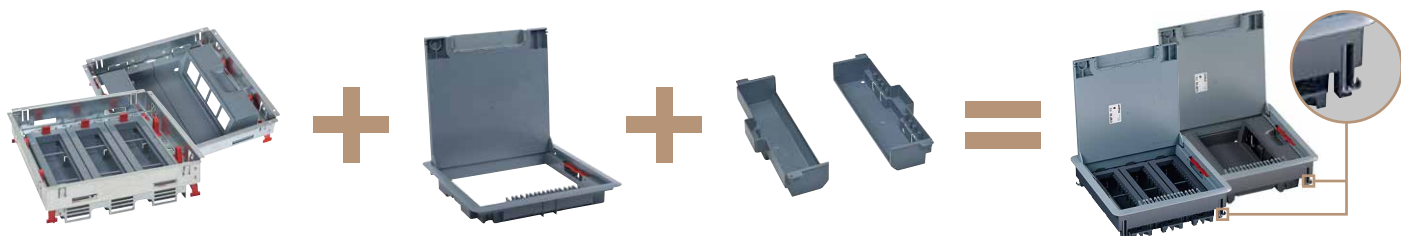

PŮVODNÍ ŘADA			Orientace zásuvek*	Kapacita (M - modulů 22,5 x 45 mm)	Nové objednáací číslo	NOVÁ ŘADA
Přístrojová jednotka	Rámeček a kryt	Izolační kryty				Popis
0 880 20	0 880 00		H	12	0 807 00	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 12 MODULŮ HORIZ.
0 880 21	0 880 01			18	0 807 01	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 18 MODULŮ HORIZ.
0 880 22	0 880 02			24	0 807 02	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 24 MODULŮ HORIZ.
0 880 23	0 880 00	0 880 26	V	8	0 807 03	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 8 MODULŮ VERT.
0 880 24	0 880 01	0 880 27		12	0 807 04	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 12 MODULŮ VERT.
0 880 25	0 880 02	0 880 28		16	0 807 05	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 16 MODULŮ VERT.
0 880 39	0 880 00		-	8/12	0 807 06	PROTAHOVACÍ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 203 x 286 mm (8/12M)
0 880 40	0 880 01			12/18	0 807 07	PROTAHOVACÍ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 241 x 286 mm (12/18M)
0 880 41	0 880 02			16/24	0 807 08	PROTAHOVACÍ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 286 x 286 mm (16/24M)
0 880 20	0 880 03		H	12	0 807 18	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 12 MODULŮ HORIZ.
0 880 21	0 880 04			18	0 807 19	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 18 MODULŮ HORIZ.
0 880 22	0 880 05			24	0 807 20	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 24 MODULŮ HORIZ.
0 880 23	0 880 03	0 880 26	V	8	0 807 21	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 8 MODULŮ VERT.
0 880 24	0 880 04	0 880 27		12	0 807 22	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 12 MODULŮ VERT.
0 880 25	0 880 05	0 880 28		16	0 807 23	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 16 MODULŮ VERT.
0 880 39	0 880 03		-	8/12	0 807 24	PROTAHOVACÍ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 203 x 286 mm (8/12M)
0 880 40	0 880 04			12/18	0 807 25	PROTAHOVACÍ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 241 x 286 mm (12/18M)
0 880 41	0 880 05			16/24	0 807 26	PROTAHOVACÍ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO ZDVOJENÉ PODLAHY 286 x 286 mm (16/24M)
0 881 20	0 881 03		H	12	0 807 36	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 12 M HORIZ.
0 881 21	0 881 04			18	0 807 37	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 18 M HORIZ.
0 881 22	0 881 05			24	0 807 38	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 24 M HORIZ.
0 881 23	0 881 03	0 880 26	V	8	0 807 39	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 8 M VERT.
0 881 24	0 881 04	0 880 27		12	0 807 40	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 12 M VERT.
0 881 25	0 881 05	0 880 28		16	0 807 41	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 16 M VERT.
0 881 39	0 881 03		-	8/12	0 807 42	PROTAHOVACÍ KRABICE ZAPUŠTĚNÁ BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 181 x 264 mm (8/12M)
0 881 40	0 881 04			12/18	0 807 43	PROTAHOVACÍ KRABICE ZAPUŠTĚNÁ BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 219 x 264 mm (12/18M)
0 881 41	0 881 05			16/24	0 807 44	PROTAHOVACÍ KRABICE ZAPUŠTĚNÁ BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO ZDVOJENÉ PODLAHY 264 x 264 mm (16/24M)

\* H - horizontální • V - vertikální

## BETONOVÁ PODLAHA



PŮVODNÍ ŘADA			Orientace zásuvek*	Kapacita (M – modulů 22,5 x 45 mm)	Nové objednací číslo	NOVÁ ŘADA
Přístrojová jednotka	Rámeček a kryt	Izolační kryty				Popis
0 880 20	0 880 00		H	12	0 807 09	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 12 MODULŮ HORIZ.
0 880 21	0 880 01			18	0 807 10	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 18 MODULŮ HORIZ.
0 880 22	0 880 02			24	0 807 11	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 24 MODULŮ HORIZ.
0 880 23	0 880 00		V	8	0 807 12	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 8 MODULŮ VERT.
0 880 24	0 880 01			12	0 807 13	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 12 MODULŮ VERT.
0 880 25	0 880 02			16	0 807 14	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 16 MODULŮ VERT.
0 880 39	0 880 00		–	8/12	0 807 15	PROTAHOVACÍ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 203 x 286 mm (8/12M)
0 880 40	0 880 01			12/18	0 807 16	PROTAHOVACÍ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 241 x 286 mm (12/18M)
0 880 41	0 880 02			16/24	0 807 17	PROTAHOVACÍ KRABICE PLASTOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 286 x 286 mm (16/24M)
0 880 20	0 880 03		H	12	0 807 27	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 12 MODULŮ HORIZ.
0 880 21	0 880 04			16	0 807 28	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 18 MODULŮ HORIZ.
0 880 22	0 880 05			24	0 807 29	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 24 MODULŮ HORIZ.
0 880 23	0 880 03		V	8	0 807 30	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 8 MODULŮ VERT.
0 880 24	0 880 04			12	0 807 31	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 12 MODULŮ VERT.
0 880 25	0 880 05			16	0 807 32	STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 16 MODULŮ VERT.
0 880 39	0 880 03		–	8/12	0 807 33	PROTAHOVACÍ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 203 x 286 mm (8/12M)
0 880 40	0 880 04			12/18	0 807 34	PROTAHOVACÍ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 241 x 286 mm (12/18M)
0 880 41	0 880 05			16/24	0 807 35	PROTAHOVACÍ KRABICE KOVOVÝ RÁMEČEK + KRYT DO BETONU 286 x 286 mm (16/24M)
0 881 20	0 881 03		H	12	0 807 45	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO BETONU 12 MODULŮ HORIZ.
0 881 21	0 881 04			18	0 807 46	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO BETONU 18 MODULŮ HORIZ.
0 881 22	0 881 05			24	0 807 47	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO BETONU 24 MODULŮ HORIZ.
0 881 23	0 881 03		V	8	0 807 48	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO BETONU 8 MODULŮ VERT.
0 881 24	0 881 04			12	0 807 49	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO BETONU 12 MODULŮ VERT.
0 881 25	0 881 05			16	0 807 50	ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ KRABICE BEZRÁMEČKOVÁ KOVOVÁ DO BETONU 16 MODULŮ VERT.
-	-	-	-	-	0 807 52	MONTÁŽNÍ SADA PRO ADAPTÉRY DO UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU
-	-	-	-	-	0 807 55	MONTÁŽNÍ SADA PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ KOVOVÉ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU

Do nové řady podlahových krabic byla převedena část sortimentu původní nabídky – instalační krabice do betonu, krycí desky a další příslušenství:

INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU				OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
8/12	0 880 90	KOVOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU 8/12M		0 880 15	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 8/12M PRO PLASTOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
12/18	0 880 91	KOVOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU 12/18M	8/12	0 880 16	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 12/18M PRO PLASTOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
16/24	0 880 92	KOVOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU 16/24M	12/18	0 880 17	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 16/24M PRO PLASTOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
8/12	0 881 90	PLASTOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU 8/12M	16/24	0 880 45	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 8/12M PRO KOVOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
12/18	0 881 91	PLASTOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU 12/18M	8/12	0 880 46	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 12/18M PRO KOVOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
16/24	0 881 92	PLASTOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU 16/24M	12/18	0 880 47	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 16/24M PRO KOVOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
-	0 880 80	UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICE DO BETONU 55-150MM	16/24	0 881 45	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 8/12M PRO KOVOVÉ BEZRÁMEČKOVÉ KRYTY		
8/12	0 880 81	MONTÁŽNÍ ADAPTÉR PRO UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICI 8/12M	8/12	0 881 46	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 12/18M PRO KOVOVÉ BEZRÁMEČKOVÉ KRYTY		
12/18	0 880 82	MONTÁŽNÍ ADAPTÉR PRO UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICI 12/18M	12/18	0 881 47	NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA PRO 16/24M PRO KOVOVÉ BEZRÁMEČKOVÉ KRYTY		
16/24	0 880 83	MONTÁŽNÍ ADAPTÉR PRO UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICI 16/24M	16/24	0 880 99	UZAMYKÁNÍ NA ŠROUBOVÁK PRO PLASTOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
-	0 880 85	ZAKONČOVACÍ SADA PRO UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICI DO DO BETONU	-	0 880 98	ZÁMEK S KLÍČEM PRO PLASTOVÉ RÁMEČKOVÉ KRYTY		
-	0 880 86	ZVÝŠOVACÍ NOŽÍČKY 250 MM PRO UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICI DO DO BETONU	-	0 881 42	SADA 4 DLOUHÝCH NOŽÍČEK PRO BEZRÁMEČKOVÉ PODLAHOVÉ KRABICE		
-	0 880 88	ZVÝŠOVACÍ PĚNOVÝ BLOK PRO UNIVERZÁLNÍ INSTALAČNÍ KRABICI DO DO BETONU	-				

\* H – horizontální • V – vertikální