

PLEXO™

Med dig - uanset vejret



#LegrandImprovingLives

 **legrand**®

Plexo™

Det bedste udvalg af vejrbestandigt installationsmateriel – nu i et moderne design. Plexo forener **funktionalitet** og **æstetik** med rene linjer og et karakterfuldt udtryk.




Garanterer nem installation

NEM



- Dobbelt så meget ledningsplads
- Endnu nemmere at installere
- Bevægelsesfrihed ved ledningsføring

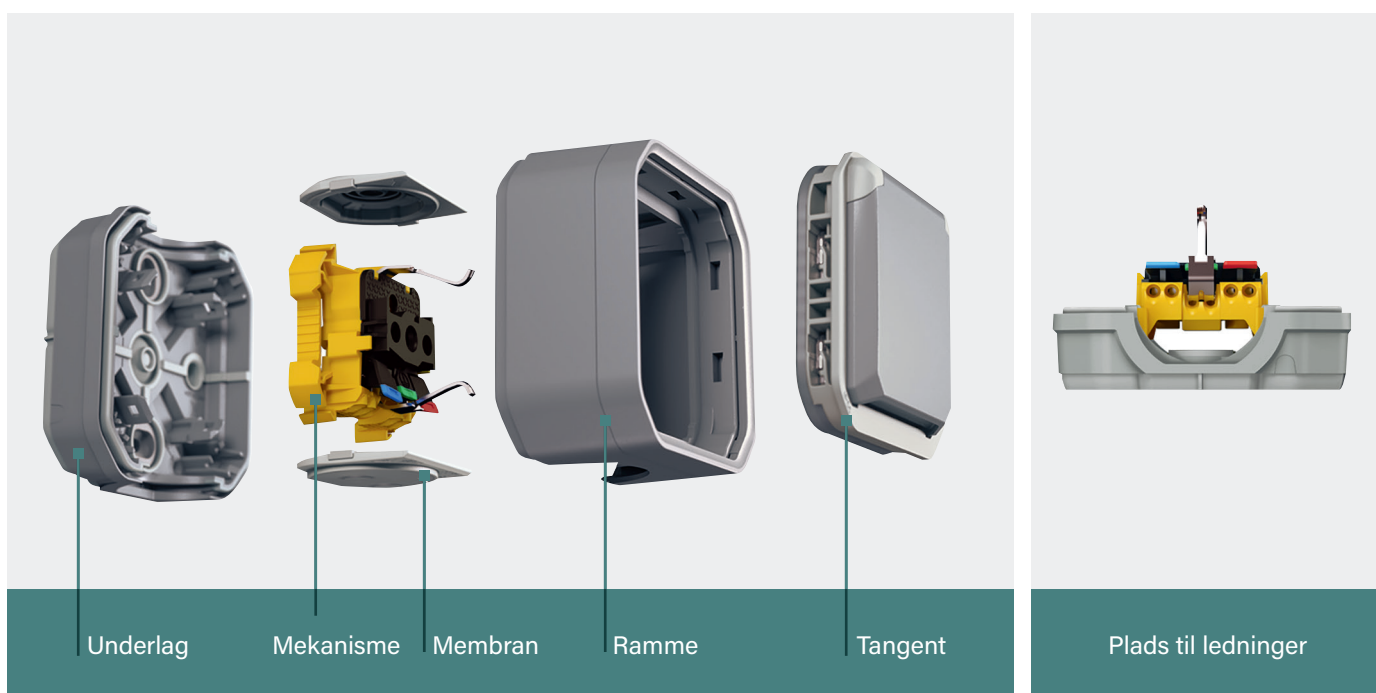



Spar tid på dine projekter

HURTIG



ROTTERBAR




Samme varenummer til under og planmonteringsrammer - uanset om det er til vandret eller lodret installation.





0 697 19L

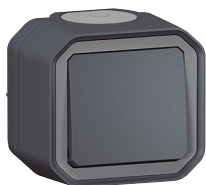

0 697 61L



0 696 30L



0 698 00L



0 695 11L

Leveres komplet med underlag

Pakke	Kode	Multiafbryder
1	0 697 19L	IP 55 - IK 08. Automatiske terminaler Giver mulighed for at oprette 5 funktioner: - en korrespondance eller trykkontakt - dobbelt korrespondance eller en dobbelt trykkontakt - en korrespondance eller trykkontakt (venstre eller højre) Leveres med 2x1 modul tangent og 1x2 modul tangent ● Grå ● Antracit
1	0 697 89L	

Afbrydere 10 AX - 250 VA

10	0 697 11L	IP 55 - IK 08. Automatiske terminaler Korrespondanceafbryder ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 697 61L	
10	0 697 51L	

Mekanismer leveres med tangent
 Montering med underlag eller monteragerammer

Pakke	Kode	Multiafbryder
1	0 695 06L	IP 55 - IK 08. Automatiske terminaler Giver mulighed for at oprette 5 funktioner: - en korrespondance eller trykkontakt - dobbelt korrespondance eller en dobbelt trykkontakt - en korrespondance eller trykkontakt (venstre eller højre) Leveres med 2x1 modul tangent og 1x2 modul tangent ● Grå ● Antracit ○ Hvid
1	0 698 00L	
1	0 696 18L	

Kontakter 10 AX - 250 V

10	0 695 11L	IP 55 - IK 08. Automatiske terminaler Korrespondanceafbryder ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 698 01L	
10	0 696 11L	

Trykknapper 10 A

10	0 695 40L	IP 55 - IK 08. Automatiske terminaler NO trykknop ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 698 10L	
10	0 696 30L	

Kontakter 10 AX - 250 VA

10	0 698 11L	IP 55 - IK 08. Automatiske terminaler Korrespondanceafbryder - automatiske terminaler ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 698 81L	
10	0 698 51L	
5	0 698 12L	Korrespondanceafbryder - med kløer ● Grå ○ Hvid
5	0 698 52L	

Plexo™ IP 55

stikkontakter



 








0 697 43L

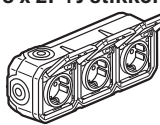

0 695 70L

IP 55 - IK 08.

Pakke	Kode	Komplet Schuko stikkontakter - 16 A - 250 VA
10	0 697 30L	Med skodder til beskyttelse af børn Leveres med 1 membran - 2 udgange 2P+J stikkontakter - automatiske terminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 697 99L	
10	0 697 70L	
5	0 697 42L	Fortrådet Schuko stikkontakter - 16 A - 250 VA Der kræves kun én forbindelse 2 x 2P+J stikkontakter - skrueterminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå - vandret montering ○ Hvid - vandret montering
5	0 697 72L	
5	0 697 44L	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grå - lodret montering
5	0 697 43L	3 x 2P+J stikkontakter - skrueterminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå - vandret montering
5	0 697 46L	2P+J stikkontakt + korrespondance - skrueterminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå - vandret eller lodret montering

Pakke	Kode	Schuko stikkontakter 16 A - 250 VA
10	0 695 70L	IP 55 - IK 08 2P+E - automatiske terminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 698 71L	
10	0 696 40L	
10	0 695 71L	2P+E - skrueterminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 698 39L	
10	0 696 39L	
1	0 695 74L	2P+E - nøglebetjente - automatiske terminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå
10	0 698 33L	Planforsænket Schuko stikkontakter - 16 A - 250 VA 2P+E - skrueterminaler  <ul style="list-style-type: none"> ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 698 59L	
10	0 698 69L	

Plexo™ IP 55

underlag og montererammer



Skal udstyres med modulære mekanismer

Pakke Kode 2 modul underlag med membran

Pakke	Kode	2 modul underlag med membran
10	0 696 51L	Udstyret med aftagelige membran 2 membraner 1 indgang ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 696 01L	
10	0 696 89L	

4 modul og 6 modul underlag med membran

Ingen adskillelse mellem rum for at lette kabelføringen og for at tillade installation af forkablede stikkontakter

4 modul - vandret eller lodret montering

5	0 696 72L	3 membraner 1 indgang 1 membran 2 indgange ● Grå ● Antracit ○ Hvid
5	0 696 02L	
5	0 696 90L	

6 modul - vandret eller lodret montering

5	0 696 80L	4 membraner 1 indgang 1 membran 2 indgange ● Grå ● Antracit ○ Hvid
5	0 696 03L	
5	0 696 88L	

Pakke Kode Montererammer

Anvendes kun til planmonteret version til schuko og franske standardbokse

2 modul

10	0 696 81L	Kan udstyres med kløer 0 697 96L/97L ● Grå ● Antracit ○ Hvid
10	0 696 06L	
10	0 696 92L	

4 modul - vandret eller lodret montering

5	0 696 83L	71 mm fastgørelsescentre ● Grå ● Antracit ○ Hvid
5	0 696 07L	
5	0 696 94L	

6 modul - vandret eller lodret montering

5	0 696 87L	71 mm fastgørelsescentre ● Grå ● Antracit ○ Hvid
5	0 696 08L	
5	0 696 98L	

Plexo™ IP 55

tilbehør og adaptere



0 695 96L



0 696 65L



0 696 50L



0 695 80L

Pakke	Kode	Membraner
10	0 695 96L	1 indgang - Ø op til 25 mm ● Grå
10	0 695 99L	2 indgange - Ø op til 12,5 mm ● Grå
		Til parring Gør det muligt at kombinere underlag med hinanden til en IP 44 installation
10	0 696 65L	● Grå

Pakke	Kode	Adaptere til 2-moduls Mosaic mekanismer
		Kan udstyres med alle 2-moduls Mosaic-funktioner (bortset fra specifikke dybder) for at opnå en IP 55 ledningsenhed
		Adapter med transparent låg IP 55 - IK 08
10	0 695 80L	● Grå
10	0 698 80L	● Antracit
10	0 696 95L	○ Hvid
		Adapter med ikke transparent låg IP 55 - IK 08
10	0 695 84L	● Grå
10	0 698 30L	● Antracit
10	0 696 84L	○ Hvid

Pakke	Kode	Kabelforskruninger
		Til montering på underlag (undtagen 0 696 53L)
10	0 696 60L	1 indgang ISO 20 ● Grå
10	0 696 63L	● Antracit
10	0 696 62L	○ Hvid
10	0 696 48L	1 indgang PG 16 ● Grå
10	0 696 70L	2 indgange ISO 20 ● Grå
10	0 696 73L	● Antracit
10	0 696 71L	○ Hvid
10	0 696 50L	2 indgange PG 16 ● Grå



Legrand Danmark A/S
Stamholmen 155, 3. sal
2650 Hvidovre, Danmark
+ 45 36 34 05 90
info.danmark@legrand.com
www.legrand.dk