

# CONECTAR, CARGAR, ORGANIZAR




ADAPTADORES Y  
BASES MÚLTIPLES

#LegrandImprovingLives

 **legrand**<sup>®</sup>

# NUEVAS SOLUCIONES DE CONEXIÓN

Múltiples usos, múltiples beneficios. Independientemente de tu actividad y del espacio que dispongas, la nueva gama de adaptadores y bases múltiples de Legrand te ofrecen comodidad y hacen tu vida más eficiente. Práctica, ingeniosa y atractiva, siempre hay una solución al alcance de tu mano.

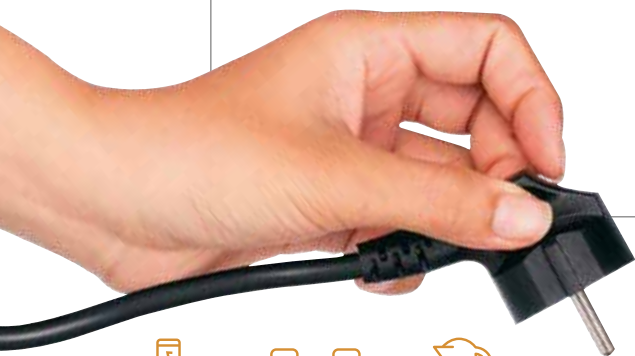



# ÍNDICE

## SOLUCIONES UNIVERSALES

<b>Conecta todo de forma sencilla</b> con los adaptadores y las bases múltiples estándar	<b>02</b>
---	-----------

<b>Carga, protege y orienta</b> con las bases múltiples giratorias	<b>06</b>
---	-----------

## SOLUCIONES PARA ESPACIOS ESPECÍFICOS



<b>Base múltiple en ángulo</b>	<b>10</b>
--------------------------------	-----------

<b>Base múltiple para la zona de TV</b>	<b>12</b>
---	-----------

<b>Base múltiple con clipaje U-Power</b>	<b>14</b>
--	-----------

<b>Estación de carga por inducción</b>	<b>16</b>
--	-----------

<b>PÁGINAS DEL CATÁLOGO</b>	<b>18</b>
-----------------------------	-----------



# CONECTA TODO DE FORMA SENCILLA




PARA TUS NECESIDADES  
DEL DÍA A DÍA

### ADAPTADORES DOBLES Y TRIPLES CON TOMAS FRONTALES



Con los adaptadores dobles y triples, siempre tendrás un enchufe libre para conectar tus dispositivos.

⊕ La orientación de las tomas facilita la conexión de tus dispositivos.

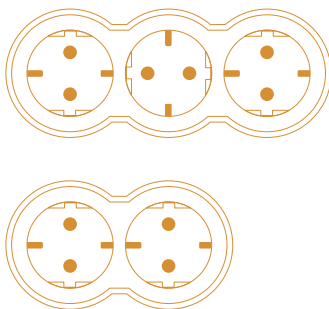

#### CARACTERÍSTICAS

**2 o 3** tomas 2P+T

- Blanco/gris claro
- Negro/gris oscuro

### ADAPTADOR TRIPLE CON TOMAS LATERALES



El adaptador triple con tomas laterales es la solución ideal para conectar dispositivos en espacios reducidos.

#### CARACTERÍSTICAS

**3** tomas 2P+T

- Blanco/gris oscuro
- Aluminio/gris oscuro

### ADAPTADOR TRIPLE GIRATORIO



Dispondrás de 2 tomas accesibles en cualquier momento y también 2 USB tipo C de 20W para cargar tus dispositivos electrónicos, como smartphones o tablets.

⊕ Gracias a su cuerpo giratorio, este adaptador triple es fácil de usar a diario.



#### CARACTERÍSTICAS

**2** tomas 2P+T

**2** USB tipo C potencia 20W

**180°** Cuerpo giratorio

- Blanco/gris oscuro
- Aluminio/gris oscuro

### ADAPTADOR DOBLE EXTRAFINO CON TOMAS USB



Con dos tomas 2P en la parte inferior y tomas USB tipo A y USB tipo C para cargar tus dispositivos.

⊕ También tiene un soporte para smartphone y una hendidura para sujetar el cable.



#### CARACTERÍSTICAS

**2** tomas 2P

USB tipo A  
USB tipo C  
Potencia de 15W

- Blanco/gris oscuro



> Tabla de selección en la pág. 18

# CONECTA TODO DE FORMA SENCILLA



# Una gama completa de bases múltiples

Soluciones eficientes para el día a día, en todas tus conexiones de interior.




BLANCO/GRIS CLARO

NEGRO/GRIS OSCURO

Un diseño minimalista de alta calidad. Bases múltiples modernas con contornos redondeados.

Esta base múltiple viene en dos acabados, para que puedas integrarla perfectamente en tu entorno de trabajo o zonas de ocio.

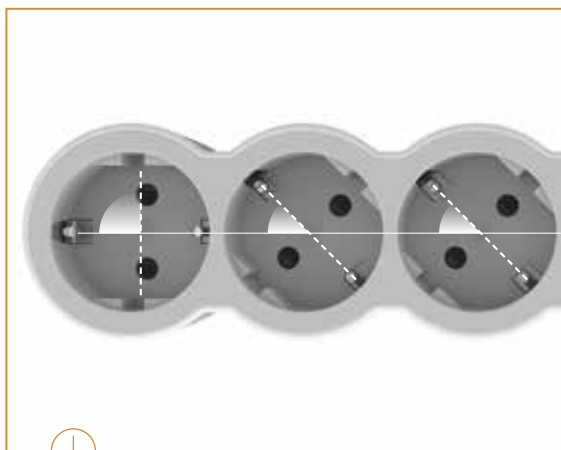


Optimiza tus conexiones gracias a las tomas de corriente orientables.





Algunas versiones llevan 2 tomas USB tipo A y USB tipo C accesibles en cualquier momento para cargar tus dispositivos como smartphones o tablets.

## CARACTERÍSTICAS

 **3 a 6**  
tomas 2P+T

 Sin cable  
Cable de 1.5 m  
Cable de 3 m  
Cable de 5 m

 Blanco/gris claro  
 Negro/gris oscuro

## DIFERENTES OPCIONES

 Botón luminoso ON/OFF

 USB tipo A  
 USB tipo C




> Tabla de selección en la pág. 18

# CARGA, PROTEGE Y ORIENTA



# La base múltiple que proporciona aún más...

¡Un diseño de Legrand que simplifica aún más todo tipo de uso!

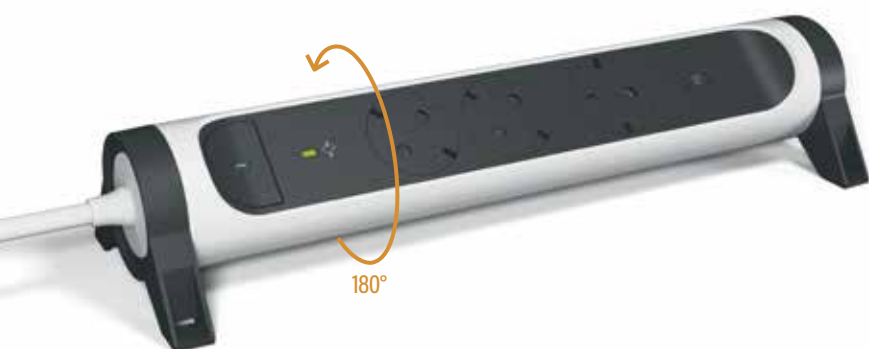


Un exclusivo e ingenioso diseño cilíndrico lo hace más cómodo. Con su bloque giratorio, puedes orientar las tomas para que se adapten mejor a tus necesidades.




Puedes fijar la base múltiple de forma horizontal o vertical, utilizando tornillos o bridas, según tus preferencias.



Las bases múltiples giratorias están equipadas con tomas orientables para optimizar las entradas de conexión y disponer de suficiente espacio para conectar un transformador.

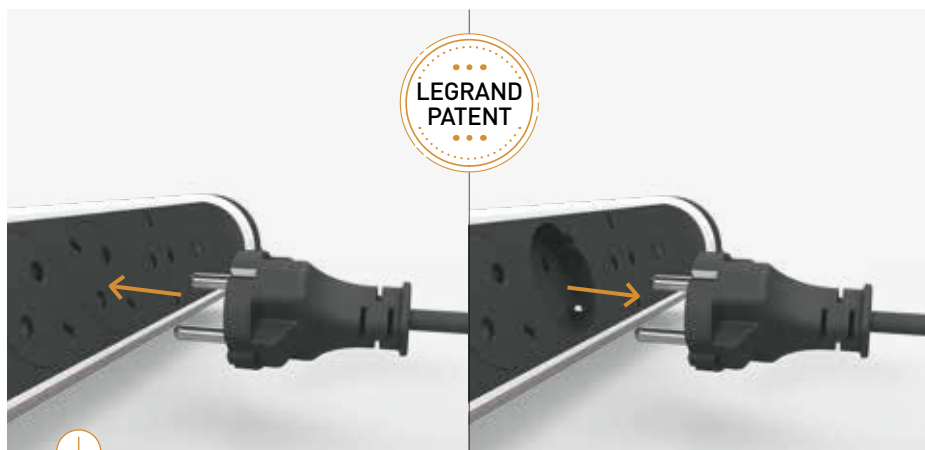

Con la toma montada a ras de superficie de Legrand, dispondrás de una toma moderna y segura que evita la acumulación de polvo. La toma solo retrocede en el hueco cuando se inserta un enchufe.

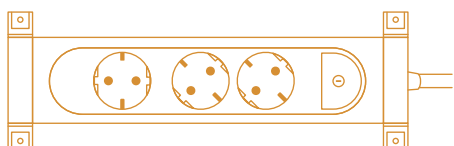

> Tabla de selección en pág. 20

# CARGA, PROTEGE Y ORIENTA



# ... con funciones que satisfacen todas tus necesidades

Además de su diseño cilíndrico y sus tomas montadas a ras de superficie, también te ofrece la posibilidad de conectar tus dispositivos móviles USB tipo C. Funciones como protección contra sobretensión, indicación de carga y un disyuntor integrado te garantizan la tranquilidad independientemente del tipo de uso que realices.




Puedes utilizar la base múltiple giratoria para conectar todos tus dispositivos. Los cargadores USB tipo C van incorporados en la parte frontal, permitiendo al mismo tiempo el uso de las tomas de corriente.



Dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) integrado. Protege los equipos electrónicos contra sobretensión mediante un indicador LED:

- LED en verde: los dispositivos están protegidos.
- LED apagado: los dispositivos no están protegidos, pero la base múltiple funciona.

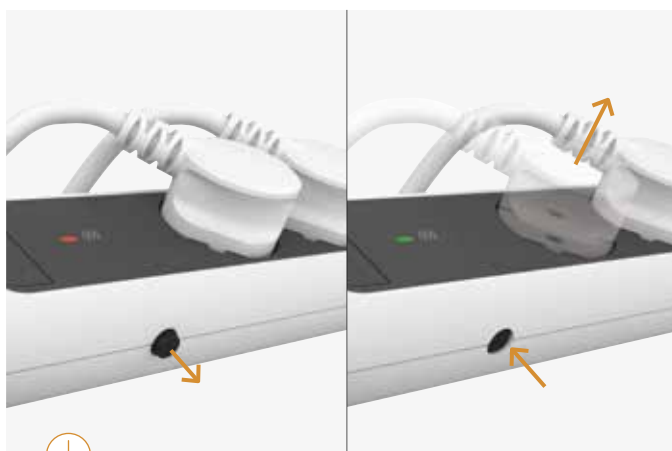

Dispositivo de protección contra sobrecarga reinicializable (MCB) con indicador LED:

- LED en verde: consumo normal.
- LED en rojo: cerca de carga máxima.
- LED apagado: alimentación apagada debido a una sobrecarga.

Para reiniciar, se debe desconectar el dispositivo y pulsar el botón de reinicio que hay en el lateral de la base múltiple.

## CARACTERÍSTICAS

**3 a 6** tomas  
2P+T rasantes

Botón luminoso ON/OFF

**180°** Cuerpo giratorio

Sin cable  
Cable de 1,5 m  
Cable de 3 m  
Cable de 5 m

Blanco/gris oscuro  
Negro/gris oscuro

## DIFERENTES OPCIONES

Protección contra sobretensión con indicador LED

**2** USB tipo C+C potencia de 20W

Indicador de carga

Disyuntor integrado reinicializable (a modo reset)



> Tabla de selección en pág. 20

# OPTIMIZA CADA ESPACIO DISPONIBLE



DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



DORMITORIO



SALÓN



DESPACHO



COCINA




# Base múltiple en ángulo

Instálala donde desees y disfruta de la satisfacción de una superficie de trabajo bien organizada.



●○ La base múltiple en ángulo está disponible en dos acabados: Blanco/aluminio y solo blanco.

La base múltiple en ángulo está diseñada para encajar perfectamente en tu espacio de trabajo, en una oficina o incluso en la cocina. ¡Optimiza cada ángulo de tu zona de trabajo!

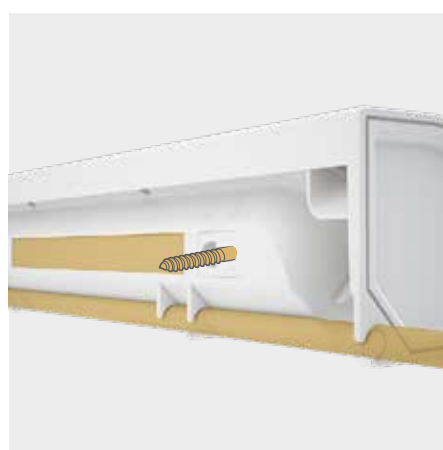

## CARACTERÍSTICAS VERSIÓN DE COLOR BLANCO/ALUMINIO

3 tomas  
2P+T rasantes

USB tipo A  
USB tipo C

Sin cable  
Cable de 1 m

## VERSIÓN DE COLOR BLANCO

4 tomas  
2P+T rasantes


Sin cable  
Cable de 1 m



Se puede fijar horizontal o verticalmente para mantener despejada la zona de trabajo.

Esta base múltiple en ángulo se puede fijar con tornillos o con cinta de doble cara. El pasacables situado en la parte posterior permite pasar el cable hacia la derecha o hacia la izquierda, según tus necesidades.

# ALMACENAR, ORGANIZAR, PROTEGER

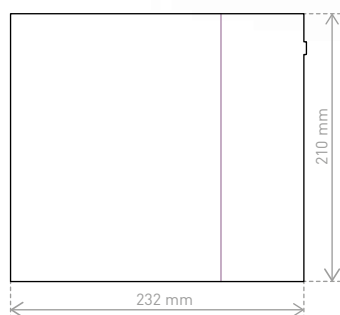

DISEÑO EXCLUSIVO PARA UNA  
PERFECTA INTEGRACIÓN  
EN LA ZONA DE TV

DORMITORIO



SALÓN



DESPACHO



COCINA





# Base múltiple para zona multimedia ¡Encaja discretamente!



  Base múltiple para zona de TV. Te permite enchufar y alimentar hasta 8 dispositivos y al mismo tiempo organizar tus cables. ¡Tu espacio multimedia nunca estuvo tan bien organizado! Esta base múltiple también protege todos tus dispositivos contra los rayos, gracias a la protección contra sobretensión integrada.


## CARACTERÍSTICAS



Gracias a su acabado de alta calidad y su cubierta de aluminio, la base múltiple se integra a la perfección entre el mobiliario y los equipos multimedia (TV, barra de sonido, consola de juegos, router, reproductor de DVD/Blu-ray, asistentes vocales, etc.).



Esta base múltiple tiene un interruptor luminoso ON/OFF y protección contra sobretensión.

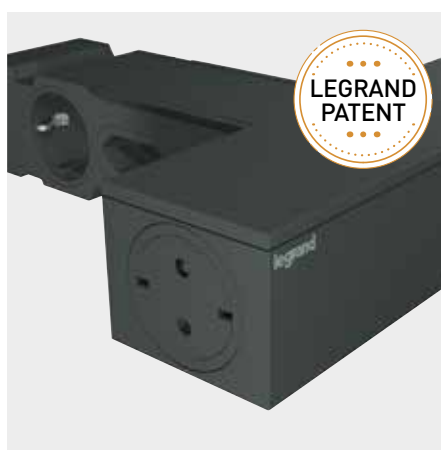


Legrand tiene una patente exclusiva de la toma montada a ras de superficie: la toma solo retrocede en el hueco cuando se inserta un enchufe. Esto le ofrece una toma segura y atractiva que evita la acumulación de polvo.



Base múltiple para zona de TV que permite organizar los cables de forma discreta bajo su cubierta de aluminio.

# GESTIONAR, LIBERAR, CONECTAR

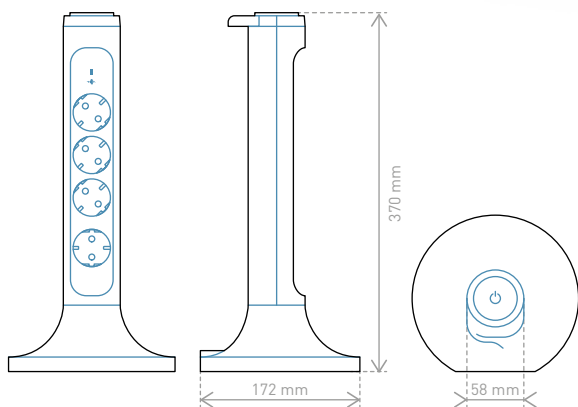

UN DISEÑO ELEGANTE  
QUE OFRECE LA MAYOR  
DISCRECIÓN

DORMITORIO



SALÓN



DESPACHO



COCINA



## Conecta tus dispositivos y libera tu espacio de trabajo

La base múltiple giratoria con un diseño vertical único está equipada con 4 tomas rasantes que garantizan la seguridad y evitan la acumulación de polvo.

### CARACTERÍSTICAS



4 tomas 2P+T rasantes



Botón luminoso ON/OFF



Protección contra sobretensión con indicador LED



Cable de 2 m




Discreta y elegante, esta base múltiple permite conectar hasta 4 dispositivos en sus 4 tomas 2P+T, para enchufar lámparas, impresora, pantalla de ordenador, cargadores, etc.



Gracias al accesorio para enganchar los cables, el espacio debajo del escritorio está organizado y despejado.

# COMPACTA Y PRÁCTICA, AL ALCANCE DE TU MANO

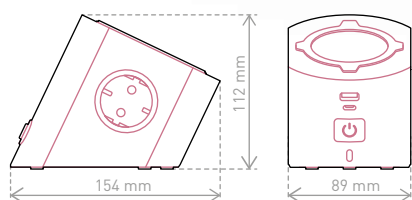

DISEÑADA PENSANDO EN LOS  
ADICTOS A LA TECNOLOGÍA

DORMITORIO



SALÓN



DESPACHO



COCINA



# Compacta y cómoda base múltiple con cargador inalámbrico

Carga tu smartphone de manera eficiente, utilizando las tomas USB tipo A y USB tipo C o, sin necesidad de un cable, gracias a su estación de carga inalámbrica.



Una solución ideal para el hogar o la oficina.



Coloca tu smartphone en la superficie antideslizante. Su forma inclinada te permite vigilar tus mensajes mientras cargas de forma inalámbrica y con total seguridad.

## CARACTERÍSTICAS

2 tomas 2P+T rasantes

USB tipo A  
USB tipo C

10.0 W  
Carga por inducción

Indicador de carga inalámbrica

Botón luminoso ON/OFF

Cable de 2 m






La estación de carga viene en dos acabados, para que puedas integrarla perfectamente en tu entorno de trabajo o tus zonas de ocio.

La forma y el material de la zona antideslizante garantizan que tu smartphone se sostenga firmemente en la estación de carga, incluso mientras lo estás utilizando.



## Adaptadores

### Estándar alemán (Tipo F)

ADAPTADORES									
Producto	N.º de tomas		Orientación y forma de las tomas	Giratorios	USB	Color			
	2P	2P+T				● Blanco/gris claro	● Blanco/gris oscuro	● Negro/gris oscuro	● Aluminio/gris oscuro
	-	2	Frontal	-	-	6 945 16	-	6 945 17	-
	-	3		-	-	6 945 18	-	6 945 19	-
	-	2	Lateral	Sí	Tipo C+C	-	6 944 32	-	6 944 33
	-	3		-	-	-	6 945 20	-	6 945 23
	-			Sí	-	-	6 945 21	-	-
	4	-	Extraplano	-	-	6 945 92	-	-	-
	2	-		-	Tipo A+C	-	6 945 93	-	-

# Bases múltiples para uso universal

Estándar alemán (Tipo F)

BASES MÚLTIPLES PARA USO UNIVERSAL / ESTÁNDAR							
Producto	N.º de tomas de corriente 2P+T	Interruptor ON/OFF luminoso	USB	Longitud del cable	Sección del cable	Color	
						● Blanco/gris claro	● Negro/gris oscuro
	3	-	-	Sin cable	-	6 945 73	6 945 74
		-	-	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 49	6 945 50
		-	-	3 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 59	6 945 60
		-	-	5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 67	6 945 68
	4	-	-	Sin cable	-	6 945 75	6 945 76
		-	-	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 52	6 945 53
		-	-	3 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 61	6 945 62
		-	-	5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 69	6 945 70
	5	-	-	Sin cable	-	6 945 77	6 945 78
		-	-	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 55	6 945 56
		-	-	3 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 63	6 945 64
		-	-	5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 71	-
	6	-	-	Sin cable	-	6 945 79	6 945 80
		-	-	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 57	6 945 58
		-	-	3 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 945 65	6 945 66
		-	-	5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	6 945 72
	3	Sí	-	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 18	6 944 19
		Sí	Tipo A+C	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 24	6 944 25
		Sí	-	3 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 34	6 944 35
	4	Sí	-	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 20	6 944 21
		Sí	Tipo A+C	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 26	6 944 27
		Sí	-	3 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 36	6 944 37
5	Sí	-	1,5 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 22	6 944 23	
	Sí	-	3 m	3G 1,5 mm <sup>2</sup>	6 944 38	6 944 39	

## Bases múltiple para uso universal

Estándar alemán (Tipo F) (Continuación)

BASES MÚLTIPLES PARA USO UNIVERSAL / PREMIUM								
Producto	N.º de tomas 2P+T	Interruptor ON/OFF luminoso	Cable	USB	SPD <sup>(1)</sup> e indicador LED	MCB <sup>(2)</sup> e indicador de sobrecarga	Color	
							● Blanco/gris oscuro	● Negro/gris oscuro
	3	Sí	Sin cable	-	-	-	6 945 43	-
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 27	6 945 28
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo C+C	-	-	6 944 40	6 944 42
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo C+C	Sí	-	6 944 28	6 944 30
		Sí	3 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 35	-
		Sí	5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 41	-
	4	Sí	Sin cable	-	-	-	6 945 44	6 945 45
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 29	6 945 30
				-	Sí	-	6 945 07	6 945 11
				-	-	Sí	6 945 25	-
		Sí	3 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 36	6 945 37
	5	Sí	Sin cable	-	-	-	6 945 46	-
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 31	6 945 32
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo C+C	-	-	6 944 41	6 944 43
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo C+C	Sí	-	6 944 29	6 944 31
		Sí	3 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 38	-
		Sí	5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 42	-
	6	Sí	Sin cable	-	-	-	6 945 47	6 945 48
		Sí	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 33	6 945 34
				-	Sí	-	6 945 09	6 945 13
				-	-	Sí	6 945 26	-
		Sí	3 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 39	6 945 40

1: Dispositivo de protección contra sobretensión  
2: Disyuntor en miniatura

# Bases múltiples espacios específicos

## Estándar alemán (Tipo F)

BASES MÚLTIPLES PARA ESPACIOS ESPECÍFICOS											
Producto	N.º de tomas		Cable	USB	SPD <sup>(1)</sup> /MCB <sup>(2)</sup> e indicador	Cargador inalámbrico	Color				
	2P	2P+T					○ Blanco	● Negro	● Topo/gris oscuro	● Blanco/ gris oscuro	○ Blanco/ aluminio
	-	4	2 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>		Sí	-	-	-	-	6 945 05	-
	-	2	2 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo A+C	-	Sí	-	-	6 945 00	6 945 06	-
	-	3	-	Tipo A+C	-	-	-	-	-	-	6 945 04
	-		1 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo A+C	-	-	-	-	-	-	6 945 02
	-	4	-	-	-	-	6 945 03	-	-	-	-
	-		1 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 01	-	-	-	-
	-	4	1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup> (giratorio)	Tipo A+A	-	-	-	6 948 12	-	-	-
	4	4	2 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	Sí	-	-	6 945 96	-	-	-

1: Dispositivo de protección contra sobretensión  
2: Disyuntor en miniatura

# Adaptadores y bases múltiples para uso universal - estándar

## Estándar alemán (Tipo F)



Solo para uso en interiores

Paquete	Ref.	Adaptadores, 2P+T	Paquete	Ref.	Bases múltiples estándar con cable
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX.			16 A, 230 V, 3680 W MÁX.
10	6 945 16	<b>2 tomas frontales 2P+T</b>			Equipadas con tomas 2P+T, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador sin bloquear otra toma)
10	6 945 17	○ Blanco/gris claro			Extraplanas: se pueden deslizar debajo de los muebles
		● Negro/gris oscuro			<b>3 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
10	6 945 18	<b>3 tomas frontales 2P+T</b>	10	6 945 49	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 19	○ Blanco/gris claro	10	6 945 50	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		● Negro/gris oscuro			<b>3 x 2P+T, cable de 3 m</b>
10	6 945 20	<b>3 tomas laterales 2P+T</b>	10	6 945 59	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
10	6 945 23	○ Blanco/gris oscuro	10	6 945 60	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		○ Acabado aluminio/gris oscuro			<b>3 x 2P+T, cable de 5 m</b>
10	6 945 21	<b>3 tomas laterales 2P+T, giratorias</b>	10	6 945 67	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		○ Blanco/gris oscuro	10	6 945 68	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>2 tomas laterales 2P+T, giratorias, tomas USB C+C</b>			<b>4 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
10	6 944 32	2 puertos USB tipo C: 3 A, 5 V, 20 W MÁX.	10	6 945 52	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
10	6 944 33	○ Blanco/gris oscuro	10	6 945 53	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		○ Acabado aluminio/gris oscuro			<b>4 x 2P+T, cable de 3 m</b>
			10	6 945 61	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
			10	6 945 62	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
					<b>4 x 2P+T, cable de 5 m</b>
			10	6 945 69	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
			10	6 945 70	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
					<b>5 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
			10	6 945 55	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
			10	6 945 56	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
					<b>5 x 2P+T, cable de 3 m</b>
			10	6 945 63	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
			10	6 945 64	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
					<b>5 x 2P+T, cable de 5 m</b>
			10	6 945 71	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
					<b>6 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
			10	6 945 57	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
			10	6 945 58	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
					<b>6 x 2P+T, cable de 3 m</b>
			10	6 945 65	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
			10	6 945 66	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
					<b>6 x 2P+T, cable de 5 m</b>
			10	6 945 72	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

# Bases múltiples para uso universal - estándar con interruptor y premium

## Estándar alemán (Tipo F)



6 944 18



6 944 27



6 944 38



6 945 43



6 945 38

Solo para uso en interiores

Paquete	Ref.	Bases múltiples estándar con cable e interruptor
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Equipadas con: - Tomas 2P+T, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador sin bloquear otra toma) - Interruptor luminoso de encendido/apagado Extraplanas: se pueden deslizar debajo de los muebles
1	6 944 18	<b>3 x 2P+T, cable de 1,5 m</b> ○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 19	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>3 x 2P+T, cable de 1,5 m y tomas USB A+C</b> Puertos USB tipo A y USB tipo C: 3 A, 5 V, 15 W MÁX.
1	6 944 24	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 25	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>3 x 2P+T, cable de 3 m</b>
1	6 944 34	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 35	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>4 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
1	6 944 20	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 21	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>4 x 2P+T, cable de 1,5 m y tomas USB A+C</b> Puertos USB tipo A y USB tipo C: 3 A, 5 V, 15W MÁX.
1	6 944 26	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 27	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>4 x 2P+T, cable de 3 m</b>
1	6 944 36	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 37	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>5 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
1	6 944 22	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 23	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>5 x 2P+T, cable de 3 m</b>
1	6 944 38	○ Blanco/gris claro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 39	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

Paquete	Ref.	Bases múltiples premium sin cable, con interruptor
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Equipadas con: - Tomas rasantes, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador voluminoso sin bloquear otra toma) - Interruptor luminoso de encendido/apagado - Cuerpo giratorio Para cablear con un cable 3G de 1,5 mm <sup>2</sup> Se puede fijar con tornillos (no incluidos) o bridas para cables (no incluidas)
5	6 945 43	<b>3 x 2P+T</b> ○ Blanco/gris oscuro
		<b>4 x 2P+T</b>
5	6 945 44	○ Blanco/gris oscuro
5	6 945 45	● Negro/gris oscuro
		<b>5 x 2P+T</b>
5	6 945 46	○ Blanco/gris oscuro
		<b>6 x 2P+T</b>
5	6 945 47	○ Blanco/gris oscuro
5	6 945 48	● Negro/gris oscuro

Paquete	Ref.	Bases múltiples premium con cable e interruptor
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Equipadas con: - Tomas rasantes, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador voluminoso sin bloquear otra toma) - Interruptor luminoso de encendido/apagado - Cuerpo giratorio Se puede fijar con tornillos (no incluidos) o bridas para cables (no incluidas)
		<b>3 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
5	6 945 27	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 28	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>3 x 2P+T, cable de 3 m</b>
5	6 945 35	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>3 x 2P+T, cable de 5 m</b>
5	6 945 41	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>4 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
5	6 945 29	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 30	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>4 x 2P+T, cable de 3 m</b>
5	6 945 36	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 37	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>5 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
5	6 945 31	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 32	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>5 x 2P+T, cable de 3 m</b>
5	6 945 38	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>5 x 2P+T, cable de 5 m</b>
5	6 945 42	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>6 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
5	6 945 33	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 34	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>6 x 2P+T, cable de 3 m</b>
5	6 945 39	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 40	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

Paquete	Ref.	Bases múltiples premium con cable y SPD
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Equipadas con: - Tomas rasantes, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador voluminoso sin bloquear otra toma) - Interruptor luminoso de encendido/apagado - Cuerpo giratorio - Dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) integrado: protege los equipos electrónicos contra los rayos. Con indicador LED: - LED en verde: los dispositivos están protegidos - LED apagado: los dispositivos no están protegidos, pero la base múltiple funciona Se puede fijar con tornillos (no incluidos) o bridas para cables (no incluidas)
		<b>4 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
5	6 945 07	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 11	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>6 x 2P+T, cable de 1,5 m</b>
5	6 945 09	○ Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 13	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

## Bases múltiples para uso universal - premium

Estándar alemán (Tipo F) (continuación)



6 945 25



6 945 08



6 945 14



6 944 40



6 944 43



6 944 30



6 944 29

Solo para uso en interiores


Paquete	Ref.	Bases múltiples con cable, MCB e indicador de sobrecarga
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Equipadas con: - Tomas rasantes, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador luminoso sin bloquear otra toma) - Interruptor de encendido/apagado - Cuerpo giratorio - Protección contra sobrecarga reinicial (MCB) con indicador LED: - LED en verde: consumo normal - LED en rojo: cerca de carga máxima - LED apagado: alimentación apagada debido a una sobrecarga. Para reiniciar, desconecte el dispositivo y pulse el botón de reinicio que hay en el lateral de la base múltiple Se puede fijar con tornillos (no incluidos) o bridas para cables (no incluidas)
5	6 945 25	<b>4 x 2P+T, cable de 1,5 m</b> ● Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 26	<b>6 x 2P+T, cable de 1,5 m</b> ● Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
		<b>Bases múltiples con cable y puertos USB C+C</b>
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Equipadas con: - Tomas rasantes, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador sin bloquear otra toma) - Interruptor luminoso de encendido/apagado - 2 puertos USB tipo C+C, 4 A, 5 V, 20 W MÁX. Se utilizan para la recarga de smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos - Cuerpo giratorio Se puede fijar con tornillos (no incluidos) o bridas para cables (no incluidas)
1	6 944 40	<b>3 x 2P+T, cable de 1,5 m</b> ● Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 42	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 41	<b>5 x 2P+T, cable de 1,5 m</b> ● Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 43	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

Paquete	Ref.	Bases múltiples con cable, SPD y puertos USB C+C
		16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Equipadas con: - Tomas rasantes, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador sin bloquear otra toma) - Interruptor luminoso de encendido/apagado - 2 puertos USB tipo C+C, 4 A, 5 V, 20 W MÁX. Se utilizan para la recarga de smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos - Cuerpo giratorio - Dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) integrado: protege los equipos electrónicos contra los rayos. Con indicador LED: - LED en verde: los dispositivos están protegidos - LED apagado: los dispositivos no están protegidos, pero la base múltiple funciona Se puede fijar con tornillos (no incluidos) o bridas para cables (no incluidas)
1	6 944 28	<b>3 x 2P+T, cable de 1,5 m</b> ● Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 30	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 29	<b>5 x 2P+T, cable de 1,5 m</b> ● Blanco/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
1	6 944 31	● Negro/gris oscuro, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

## Bases múltiples para uso universal

Estándar alemán (Tipo F)

### Estandarización de USB Tipo C

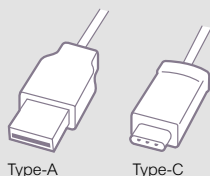

La Comisión Europea y los principales fabricantes de teléfonos inteligentes han firmado un memorándum de entendimiento (MDE) con el objetivo de estandarizar los equipos y el uso de los conectores tipo C. 7 fabricantes líderes firman el acuerdo que garantiza la compatibilidad de sus smartphones con cargadores USB tipo C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo y Motorola.

**Estandarización:**  
 - Simplifica la conexión para los usuarios  
 - Optimiza el rendimiento de carga y garantiza la compatibilidad.  
 Las nuevas bases múltiples de Legrand integran USB tipo A y USB tipo C para cubrir cualquier necesidad, en función del dispositivo que se conecte.

**Soluciones de suministro de energía:** para la carga rápida de dispositivos como teléfonos, ordenadores portátiles, tabletas y baterías externas.

### 20 W Power Delivery cargadores

Permite la carga rápida de dispositivos multimedia equipados con la tecnología Power Delivery 3.0: smartphones y tablets (Apple, Android, etc.).

Optimiza el voltaje suministrado y acorta el ciclo de carga, al tiempo que preserva la vida útil de la batería.

Compatible con el 100 % de los smartphones, tabletas y otros dispositivos electrónicos equipados con un puerto USB tipo C, el nuevo estándar.


Resultados comparativos de carga del 10 % al 100 %<sup>(1)</sup>:

- 20 W Power Delivery:	1h08 mn
- 15 W estándar :	1h25 mn

1: prueba realizada en un smartphone Samsung Galaxy utilizando USB tipo C - diciembre 2023

## SOLUCIONES EN BASES MÚLTIPLES

# INNOVACIÓN SEGURIDAD Y FACILIDAD, EN TODO MOMENTO

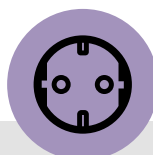

### TOMAS REDISEÑADAS



Con la toma montada a ras de superficie de Legrand, dispondrás de una toma elegante y segura que evita la acumulación de polvo. La toma solo retrocede en el hueco cuando se inserta el enchufe.



### PROTECCIÓN DE CONFIANZA



Con las soluciones protegidas contra sobretensión (SPD) o contra sobrecarga (MCB), puedes conectar tus dispositivos de forma segura ¡día tras día!



### SOLUCIONES DE CARGA MÚLTIPLE



USB tipo A, USB tipo C o carga inalámbrica: con las soluciones Legrand, puedes elegir entre varios métodos de carga, ¡para disfrutar de una flexibilidad total! Y la ventaja de una estación de carga inalámbrica (por inducción): sin necesidad de cables.

# Bases múltiples espacios específicos

Estándar alemán (Tipo F)



6 945 00



6 945 06



6 948 12



6 945 02



6 945 96



6 945 05

Solo para uso en interiores

Paquete	Ref.	Bases múltiples para espacios específicos
		<b>Estaciones de carga con cargador inalámbrico y puertos USB: para dormitorio y espacios de trabajo</b> 10 A, 230 V, 2300 W MÁX. Estaciones de carga compactas equipadas con: - 2 tomas 2P+T rasantes - Cargador inalámbrico para smartphones con certificación Qi de 10,0 W (incluye superficie antideslizante e indicador de carga). Su inclinación permite una mejor visualización de la pantalla durante la carga - Puertos USB tipo A y USB tipo C: 3 A, 5 V, 15 W MÁX. - Cable negro de 2 m, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
3	6 945 00	● Topo/gris oscuro
3	6 945 06	● Blanco/gris oscuro
		<b>Bases múltiples de TV con cable, interruptor y SPD</b> 16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Diseño especial para una perfecta integración y organización de los cables en el rincón de TV Equipadas con: - Tomas de corriente: 4 x 2P+T (16 A) y 4 x 2P (10A) - 1 interruptor luminoso de encendido/apagado - Cable de 2 m, 3G 1,5 mm <sup>2</sup> - Dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) integrado: protege los equipos electrónicos contra los rayos. Con indicador LED: - LED en verde: los dispositivos están protegidos - LED apagado: los dispositivos no están protegidos, pero la base múltiple funciona Cubierta de aluminio (metálica) que permite la instalación de otro dispositivo en la parte superior de la base múltiple
3	6 945 96	● Negro
		<b>Bases múltiples en ángulo</b> 16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Diseño adaptado para una integración perfecta en el ángulo de la cocina o el puesto de trabajo Equipadas con: - Tomas rasantes, en ángulo de 45° - Organización de los cables en la parte trasera - Parte trasera extraíble para pasar el cable Soluciones ○ 3 x 2P+T - Blanco/aluminio Sin cable: para cablear con un cable 3G de 1,5 mm <sup>2</sup> Equipada con 2 puertos USB tipo A y USB tipo C: 3 A, 5 V, 15 W MÁX.
5	6 945 04	○ 3 x 2P+T - Blanco/aluminio
5	6 945 02	○ 3 x 2P+T - Blanco/aluminio Con cable blanco de 1 m, 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Equipada con 2 puertos USB tipo A y USB tipo C: 3 A, 5 V, 15 W MÁX.
5	6 945 03	○ 4 x 2P+T - Blanco Sin cable: para cablear con un cable 3G de 1,5 mm <sup>2</sup>
5	6 945 01	○ 4 x 2P+T - Blanco Con cable blanco de 1 m, 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

Pack	Cat.Nos	Bases múltiples para espacios específicos (continuación)
		<b>Base múltiple con clipaje U-Power</b> 16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Diseño para clipar en una mesa o escritorio Equipada con: - 4 tomas 2P+T - 2 puertos USB tipo A (3,4 A total) - 1 interruptor luminoso de encendido/apagado - Cable giratorio de 1,5 m, 3G 1,5 mm <sup>2</sup> (puede girar 90°) Para sujetar con la pinza en un tablero (grosor máximo: 63 mm) Te permite ocultar las tomas de corriente debajo de un escritorio, mientras deja accesibles las tomas USB
10	6 948 12	● Negro
		<b>Base múltiple vertical con cable, interruptor y SPD</b> 16 A, 230 V, 3680 W MÁX. Se puede colocar en el suelo para conectar y proteger todos los dispositivos Equipada con: - 4 x 2P+T tomas rasantes, en ángulo de 45° (excepto una en ángulo de 90°, para enchufar un transformador sin bloquear otra toma) - Interruptor luminoso de encendido/apagado en la parte superior de la base múltiple - Cable de 2 m, 3G 1,5 mm <sup>2</sup> - Cuerpo giratorio - Pinza para organizar los cables en la parte superior de la base múltiple Dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) integrado: protege los equipos electrónicos contra los rayos. Indicador del estado del dispositivo de protección contra sobretensión: - LED en verde: los dispositivos están protegidos - LED apagado: los dispositivos no están protegidos, pero la base múltiple funciona Se puede fijar con tornillos (no incluidos)
3	6 945 05	● Blanco/gris oscuro

## Bases múltiples espacios específicos

### Estándar alemán (Tipo F) (continuación)

#### Carga de energía inalámbrica

- Productos certificados Qi-WPC\*

Tecnología de bajas emisiones compatible con las especificaciones ICNIRP relativas a la protección de las personas contra campos electromagnéticos

Esta tecnología inalámbrica permite eliminar cables y conectores

- Norma global  $\Phi$

Adoptada por la industria del automóvil y los CHR (Cafés/Hoteles/Restaurantes)

Incorporada en el 100 % de los smartphones habilitados para Qi

Tiempo medio de carga < 2 h



#### Principales smartphones compatibles

Vea la lista completa en [www.wirelesspowerconsortium.com](http://www.wirelesspowerconsortium.com)


Marca	Alcance	Modelos de smartphone
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

#### Protección contra sobretensión (SPD) y sobrecarga (MCB)



Dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) integrado. Protege los equipos electrónicos contra sobretensión mediante un indicador LED:

- LED en verde: los dispositivos están protegidos
- LED apagado: los dispositivos no están protegidos, pero la base múltiple funciona

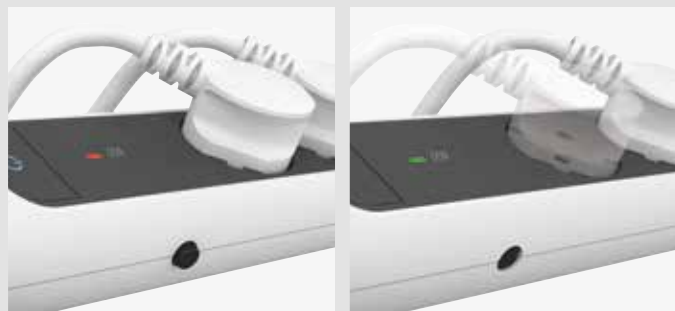

Dispositivo de protección contra sobrecarga reinicializable (MCB) con indicador LED:

- LED en verde: consumo normal.
- LED en rojo: cerca de carga máxima.
- LED apagado: alimentación apagada debido a una sobrecarga.


Para reiniciar, se debe desconectar el dispositivo y pulsar el botón de reinicio que hay en el lateral de la base múltiple.

#### Base múltiple vertical con cable, interruptor y SPD Referencia 6 945 05

##### Ejemplo de uso



##### Dimensiones (mm)

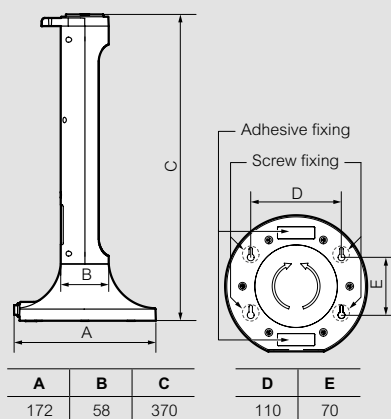

##### Características




#### Bases múltiples de TV con cable, interruptor y SPD Referencia 6 945 96

##### Ejemplo de uso



##### Dimensiones (mm)

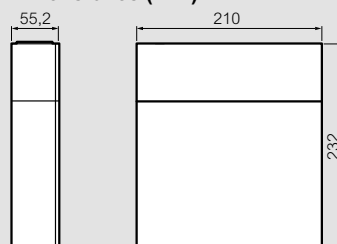

##### Sistema de apertura



# ENCHUFA

## COMO DESEES, ¡EN CUALQUIER PARTE!

Tanto si deseas cargar dispositivos como enchufar equipos, nuestras innovadoras e ingeniosas soluciones en bases múltiples satisfarán tus necesidades de manera eficiente, ¡en cualquier parte del hogar o en el trabajo!



Base múltiple en ángulo  
con puertos USB  
Ref. 6 945 02



Base múltiple vertical  
con protección contra  
sobretension (SPD)  
Ref. 6 945 05



Estación de carga con  
cargador inalámbrico (por  
inducción) y puertos USB  
Ref. 6 945 00



Base múltiple con  
clipaje U-Power  
Ref. 6 948 12



Base múltiple para la  
zona multimedia con  
SPD, protecció contra  
sobretension  
Ref. 6 945 96







[legrand.es](mailto:legrand.es)



[youtube.com/LegrandGroupEs](https://youtube.com/LegrandGroupEs)



[linkedin.com/company/LegrandGroupEs](https://linkedin.com/company/LegrandGroupEs)



[twitter.com/LegrandGroupEs](https://twitter.com/LegrandGroupEs)



[facebook.com/LegrandGroupEs](https://facebook.com/LegrandGroupEs)



[instagram.com/LegrandGroupEs](https://instagram.com/LegrandGroupEs)

**LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.**

Hierro, 56 - Apto. 216  
28850 Torrejón de Ardoz  
Madrid  
Tel.: 91 656 18 12  
Fax: 91 656 67 88  
[www.legrand.es](http://www.legrand.es)

