


KISELOSZTÓ SZEKRÉNYEK



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK
ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

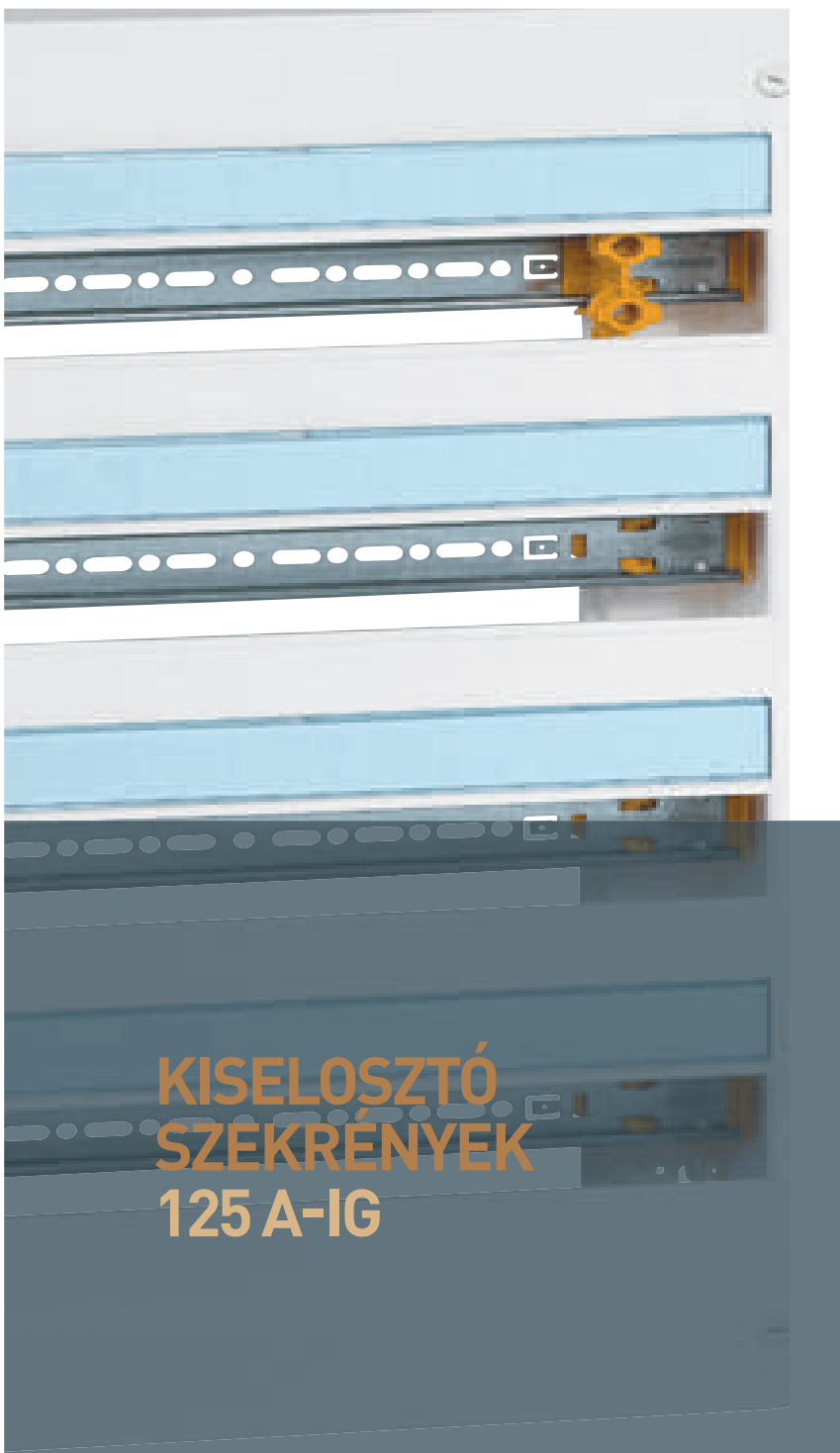

 
KISELOSZTÓ SZEKRÉNYEK 125 A-IG

Falon kívüli kiosztók



3. oldal
Ekinox burkolatok
1-6 modul

Süllyesztett kiosztók



4. oldal
Practibox kiosztók
soronként 12 modul széles



ÚJDONSÁGOK 2013




Drivia 13

Falon kívüli kiosztó
hátlappal vagy
anélkül
(10. oldal)



Drivia 18

Falon kívüli kiosztó
hátlappal vagy
anélkül
(12. oldal)

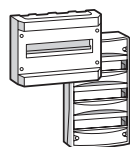


5. oldal
Nedbox kiselosztók
soronként 13 modul
széles



8. oldal
Plexo³ IP65 kiselosztók
soronként 12/18 modul
széles



 10. oldal
Drivia 13/18 kiselosztók
soronként 13/18 modul
széles



14. oldal
XL³ 125
elosztószekrények
soronként 18 modul
széles



6. oldal
Nedbox kiselosztók
soronként 14 modul
széles



7. oldal
Ekinox TX kiselosztók
soronként 18 modul
széles

kiválasztási táblázat

falon kívüli és süllyesztett kiselosztók azok gyári tartozékaival



FALON KÍVÜLI KISELOSZTÓK

Család megnevezés	Modul-szám	Sorok száma	Maximális áram-erősség	Katalógusszám			Modul-takarók (modul)	Elosztókapcsok		Méret (mm) Mag. x Szél. x Mély.
				Doboz	Átlátszó ajtó	Fehér ajtó		Védőföld	Nulla	
NEDBOX IP30/IP40 63 A (5. oldal)	8	1	63 A	6 012 00	6 012 15	6 012 05	1 x 5	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	210 x 225 x 97
	12 + 1	1	63 A	6 012 01	6 012 16	6 012 06	1 x 5	6 x 16 ² + 6 x 10 ²	6 x 16 ² + 6 x 10 ²	240 x 317 x 97
	24 + 2	2	63 A	6 012 02	6 012 17	6 012 07	2 x 5	8 x 16 ² + 8 x 10 ²	8 x 16 ² + 8 x 10 ²	380 x 318 x 109
	36 + 3	3	63 A	6 012 03	6 012 18	6 012 08	2 x 5	15 x 16 ² + 15 x 10 ²	12 x 16 ² + 12 x 10 ²	505 x 318 x 109
	48 + 4	4	63 A	6 012 04	6 012 19	6 012 09	2 x 5	15 x 16 ² + 15 x 10 ²	18 x 16 ² + 18 x 10 ²	630 x 318 x 109
XL ³ 125 IP30 125 A (14. oldal)	18	1	63 A	4 016 76	4 018 61	4 018 71	1 x 5	1 x 25 ² + 16 x 16 ²	1 x 25 ² + 16 x 16 ²	300 x 450 x 149
	36	2	90 A	4 016 77	4 018 62	4 018 72	2 x 5	1 x 25 ² + 21 x 16 ²	1 x 25 ² + 21 x 16 ²	450 x 450 x 149
	54	3	125 A	4 016 78	4 018 63	4 018 73	3 x 5	1 x 25 ² + 26 x 16 ²	1 x 25 ² + 26 x 16 ²	600 x 450 x 149
	72	4	125 A	4 016 79	4 018 64	4 018 74	4 x 5	1 x 25 ² + 34 x 16 ²	1 x 25 ² + 34 x 16 ²	750 x 450 x 149
Drivia 13 63 A (10. oldal)	13	1	63 A	4 013 61	0 413 41	0 413 31	1 x 5	1 x 6-25 ² + 12 x 1,5 - 16 ²	1 x 6-25 ² + 12 x 1,5 - 16 ²	250 x 250 x 103,5
	26	2	63 A	4 013 62	0 413 42	0 413 32	2 x 5	1 x 6-25 ² + 21 x 1,5 - 16 ²	1 x 6-25 ² + 21 x 1,5 - 16 ²	375 x 250 x 103,5
	39	3	63 A	4 013 63	0 413 43	0 413 33	1 x 5 + 1 x 13	1 x 6-25 ² + 26 x 1,5 - 16 ²	1 x 6-25 ² + 26 x 1,5 - 16 ²	500 x 250 x 103,5
	52	4	63 A	4 013 64	0 413 44	0 413 34	2 x 5 + 1 x 13	1 x 6-25 ² + 26 x 1,5 - 16 ²	1 x 6-25 ² + 26 x 1,5 - 16 ²	620 x 250 x 103,5
Drivia 18 125 A (12. oldal)	18	1	63 A	4 012 21	4 012 21	0 412 31	1 x 5	5 x 6-25 ² + 27 x 1,5 - 4 ²	L+N elosztókapcsok	250 x 355 x 103,5
	36	2	90 A	4 012 22	4 012 22	0 412 32	2 x 5	5 x 6-25 ² + 27 x 1,5 - 4 ²	2 x (1 x 10-35 ² + 5 x 6 - 25 ²)	375 x 355 x 103,5
	54	3	125 A	4 012 23	4 012 23	0 412 33	1 x 5 + 1 x 13	5 x 6-25 ² + 36 x 1,5 - 4 ²	2 x (1 x 10-35 ² + 5 x 6 - 25 ²)	500 x 355 x 103,5
	72	4	125 A	4 012 24	4 012 24	0 412 34	2 x 5 + 1 x 13	5 x 6-25 ² + 45 x 1,5 - 4 ²	2 x (1 x 10-35 ² + 5 x 6 - 25 ²)	620 x 355 x 103,5

IDŐJÁRÁSÁLLÓ FALON KÍVÜLI KISELOSZTÓK

Család megnevezés	Modul-szám	Sorok száma	Maximális áram-erősség	Kat. szám	Membrános kábelbevezetők	Modul-takarók (modul)	Elosztókapcsok		Méret (mm) Mag. x Szél. x Mély.
							Védőföld	Nulla	
PLEXO ³ IP65 125 A (8. oldal)	2 + 1	1	32 A	6 019 32	-	-	-	-	174 x 93 x 109
	4	1	32 A	6 019 74	2 x 20 ² + 1 x 24 ²	-	4 x 16 ²	4 x 16 ²	200 x 128 x 116
	6	1	32 A	6 019 76	4 x 20 ² + 1 x 24 ²	-	4 x 16 ²	4 x 16 ²	200 x 164 x 116
	8	1	40 A	6 019 78	6 x 20 ² + 1 x 24 ²	-	6 x 16 ²	6 x 16 ²	200 x 200 x 116
	12	1	63 A	6 019 81	7 x 20 ² + 2 x 24 ² + 2 x 32 ²	1 x 5	12 x 16 ² + 1 x 25 ²	12 x 16 ² + 1 x 25 ²	282 x 340 x 141
	18	1	63 A	6 019 85	12 x 20 ² + 2 x 24 ² + 2 x 32 ²	1 x 5	16 x 16 ² + 1 x 25 ²	16 x 16 ² + 1 x 25 ²	282 x 448 x 141
	24	2	90 A	6 019 82	13 x 20 ² + 2 x 24 ² + 2 x 32 ²	2 x 5	16 x 16 ² + 1 x 25 ²	16 x 16 ² + 1 x 25 ²	432 x 340 x 161
	36	3	90 A	6 019 83	13 x 20 ² + 4 x 24 ² + 2 x 32 ²	2 x 5	21 x 16 ² + 1 x 25 ²	21 x 16 ² + 1 x 25 ²	622 x 340 x 161
	36	2	90 A	6 019 86	13 x 20 ² + 4 x 24 ² + 3 x 32 ²	2 x 5	21 x 16 ² + 1 x 25 ²	21 x 16 ² + 1 x 25 ²	432 x 448 x 161
	54	3	125 A	6 019 87	13 x 20 ² + 4 x 24 ² + 3 x 32 ²	3 x 5	26 x 16 ² + 1 x 25 ²	26 x 16 ² + 1 x 25 ²	622 x 448 x 161
	72	4	125 A	6 019 88	13 x 20 ² + 4 x 24 ² + 3 x 32 ²	3 x 5	34 x 16 ² + 1 x 25 ²	34 x 16 ² + 1 x 25 ²	822 x 448 x 161

SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓK

Család megnevezés	Modul-szám	Sorok száma	Maximális áramerősség	Katalógusszám		Modul-takarók (modul)	Elosztókapcsok		Méret (mm) Mag. x Szél. x Mély.
				Átlátszó ajtóval	Fehér ajtóval		Védőföld	Nulla	
PRACTIBOX IP40 63 A (4. oldal)	6	1	63 A	6 011 10	-	-	-	-	186 x 230 x 99
	8	1	63 A	6 011 11	-	-	-	-	188 x 266 x 99
	12	1	63 A	6 011 17	-	-	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	225 x 334 x 103
	24	2	63 A	6 011 18	-	-	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	376 x 334 x 120
	36	3	63 A	6 011 19	-	-	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	4 x 16 ² + 4 x 10 ²	526 x 334 x 122
NEDBOX IP40 63 A (6. oldal)	12 + 1	1	63 A	2 014 21	2 014 11	1 x 5	6 x 16 ² + 6 x 10 ²	6 x 16 ² + 6 x 10 ²	240 x 317 x 97
	24 + 2	2	63 A	2 014 22	2 014 12	1 x 5	8 x 16 ² + 8 x 10 ²	8 x 16 ² + 8 x 10 ²	380 x 318 x 109
	36 + 3	3	63 A	2 014 23	2 014 13	2 x 5	15 x 16 ² + 15 x 10 ²	12 x 16 ² + 12 x 10 ²	505 x 318 x 109
	48 + 4	4	63 A	2 014 24	2 014 14	2 x 5	15 x 16 ² + 15 x 10 ²	18 x 16 ² + 18 x 10 ²	630 x 318 x 109
EKINOXE TX IP40 125 A (7. oldal)	36	2	90 A	6 070 66	6 070 62	2 x 5	16 x 16 ² + 1 x 25 ²	16 x 16 ² + 1 x 25 ²	460 x 425 x 133
	54	3	125 A	6 070 67	6 070 63	1 x 18	21 x 16 ² + 1 x 25 ²	21 x 16 ² + 1 x 25 ²	610 x 425 x 133
	72	4	125 A	6 070 68	6 070 64	1 x 5 és 1 x 18	34 x 16 ² + 1 x 25 ²	34 x 16 ² + 1 x 25 ²	760 x 425 x 133

Ekinox burkolatok és kiselosztók

1 és 6 modul között




Csom.	Kat. szám	Kismegszakító-burkolat						
		Alkalmas 1 pólusú kismegszakítók védettségének növelésére Felülről pattintható a kismegszakítóra Különböző márkájú kismegszakítókhoz is alkalmazható Rugalmas alapanyag Szürke RAL 7032 Esztétikus megjelenés Stabil tartás a kismegszakítón Plombálható Kábelbevezetésekhez kikönnyítésekkel ellátva						
120	6 010 48	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modulszám</th><th>Sorok száma</th><th>Méret</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>Magasság x Szélesség x Mélység 133 x 24 x 59</td></tr> </tbody> </table>	Modulszám	Sorok száma	Méret	1	1	Magasság x Szélesség x Mélység 133 x 24 x 59
Modulszám	Sorok száma	Méret						
1	1	Magasság x Szélesség x Mélység 133 x 24 x 59						
120	6 010 49	Tartozék 1 modulós sín A kismegszakító tartására szolgál, amely egyszerű felpattintással szerelhető rá Csavarral rögzíthető a felszerelés helyére						
		Ekinox burkolatok, kiselosztó 1-6 modul Megfelel az IEC 60439-3 szabvány előírásainak II. érintésvédelmi osztály Fehér RAL 9010 IP 30 – IK 05 Tömör hátlap Önkioltó anyagból készül Pattintással szerelhető össze Közvetlenül az előlapon plombálható Elosztókapcsok nélkül szállítva A kat. szám 0 013 04 burkolat ellátható 1 db 4 furatos elosztókapoccsal [N kat. szám 0 048 40, ± kat. szám 0 048 30] A 0 013 06 kiselosztó elosztókapcsokkal szállítva						
10	0 013 01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modulszám</th><th>Sorok száma</th><th>Méretek</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>Magasság x Szélesség x Mélység 140 x 30 x 72</td></tr> </tbody> </table>	Modulszám	Sorok száma	Méretek	1	1	Magasság x Szélesség x Mélység 140 x 30 x 72
Modulszám	Sorok száma	Méretek						
1	1	Magasság x Szélesség x Mélység 140 x 30 x 72						
10	0 013 02	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modulszám</th><th>Sorok száma</th><th>Méretek</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>1</td><td>Magasság x Szélesség x Mélység 140 x 50 x 72</td></tr> </tbody> </table>	Modulszám	Sorok száma	Méretek	2	1	Magasság x Szélesség x Mélység 140 x 50 x 72
Modulszám	Sorok száma	Méretek						
2	1	Magasság x Szélesség x Mélység 140 x 50 x 72						
10	0 013 04	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modulszám</th><th>Sorok száma</th><th>Méretek</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>1</td><td>Magasság x Szélesség x Mélység 160 x 90 x 74</td></tr> </tbody> </table>	Modulszám	Sorok száma	Méretek	4	1	Magasság x Szélesség x Mélység 160 x 90 x 74
Modulszám	Sorok száma	Méretek						
4	1	Magasság x Szélesség x Mélység 160 x 90 x 74						
5	1 013 06	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modulszám</th><th>Sorok száma</th><th>Méretek</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>1</td><td>Magasság x Szélesség x Mélység 180 x 190 x 83</td></tr> </tbody> </table>	Modulszám	Sorok száma	Méretek	6	1	Magasság x Szélesség x Mélység 180 x 190 x 83
Modulszám	Sorok száma	Méretek						
6	1	Magasság x Szélesség x Mélység 180 x 190 x 83						
		Ekinox tartozékok Modultakaró Fehér RAL 9010 Fél és egész modulonként szétvágható						
20	0 016 60	5 modul						

Ekinox burkolatok és kiselosztók

geometriai méretek

1-4 modulós burkolatok 6 modulós Ekinox kiselosztó

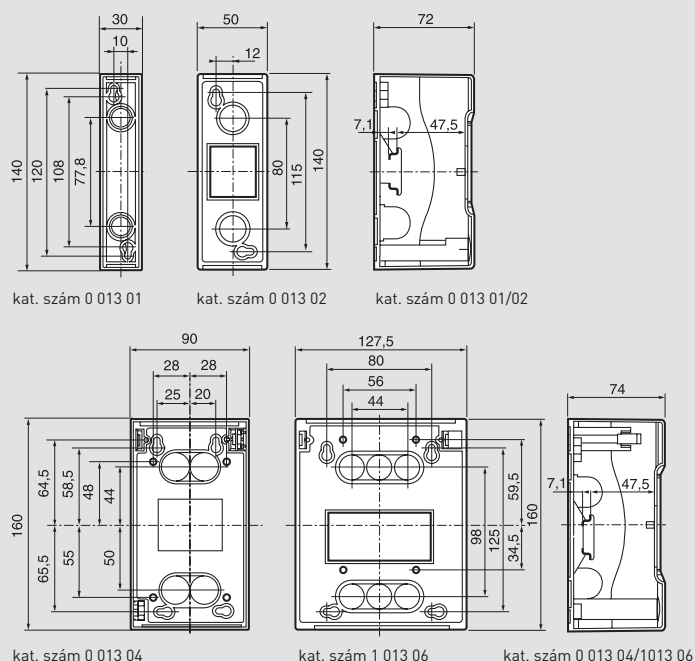

Practibox™ süllyesztett kiselosztó

6 és 36 modul között



6 011 11

6 011 14

IP 40 - IK 07 ajtóval
II. érintésvédelmi osztály
Megfelel az IEC 439 szabványnak
Megfordítható ajtó
Téglaalba szerelhető
Fehér RAL 9003

Csom.	Kat. szám	Practibox süllyesztett kiselosztó
1/10	6 011 10	1 sor, 6 modul
1/10	6 011 11	1 sor, 8 modul
1/5	6 011 17	1 sor, 12 modul elosztókapoccsal
1	6 011 18	2 sor, 24 modul elosztókapoccsal
1	6 011 19	3 sor, 36 modul elosztókapoccsal

Kiegészítők		
20	0 016 60	Modultakaró 5 modul széles - fehér Fél modul osztásokkal
10	6 012 90	Elosztókapocs Nulla és védőföld 2 x 8, félig szigetelt
1	0 019 66	Kulcsos zár N° 850 kulcsos zár Csak a 2 és 3 soros kiselosztókhoz alkalmazható


Elosztókapcsok összetétele

	Védőföld		Nulla	
	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²
6 011 10	-	-	-	-
6 011 11	-	-	-	-
6 011 17	4	4	4	4
6 011 18	4	4	4	4
6 011 19	4	4	4	4


További információk elérhetők az **e-katalóguson** (CE nyilatkozatok használati utasítások ...stb)

Practibox™ süllyesztett kiselosztó

6 és 36 modul között

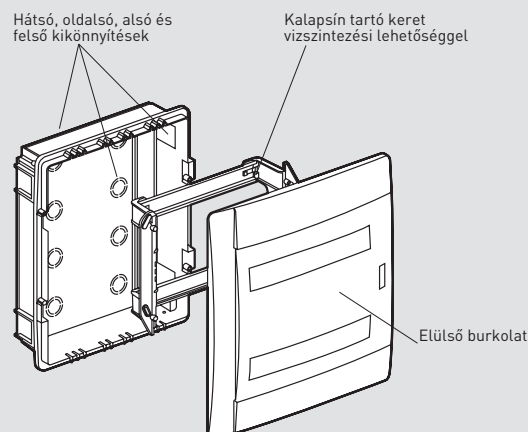


Geometriai méretek 6, 8 és 12 modul kiselosztók

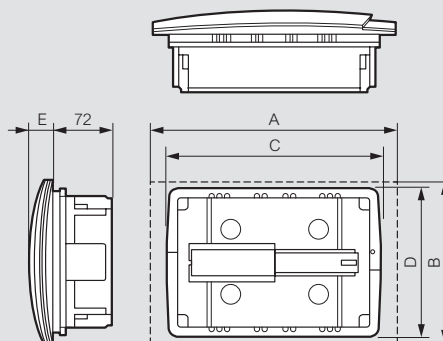

	Modulszám		
	6 mod.	8 mod.	12 mod.
A	230	266	334
B	186	188	225
C	208	244	287
D	180	180	208
E	27	27	31

24 és 36 modul kiselosztók

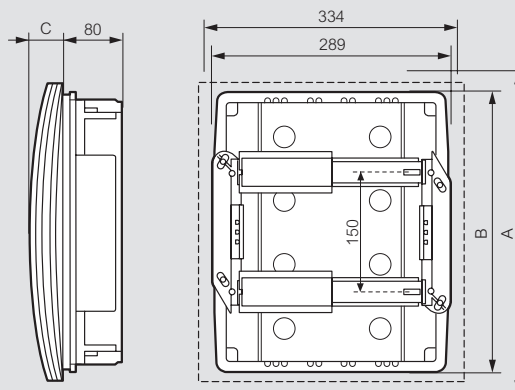

	Modulszám	
	24 mod.	36 mod.
A	376	526
B	358	508
C	40	42

Nedbox falon kívüli kiselosztó

8 - 48 modul



IP 40 - IK 07 ajtóval (külön rendelhető)
IP 30 - IK 05 ajtó nélkül
II. érintésvédelmi osztály
Fehér polisztirol műanyag - RAL 9010
Megfelel az EN 60439-3 szabványnak
Önkioltó anyagból készült 650 °C
Felszerelhető átfordítható fehér teli, kék átlátszó és fehér fém ajtóval
A készülékváz kivethető, valamint kibillenthető a könnyebb
vezetékezés érdekében
Elosztókapcsokkal szállítva

Csom Kat. szám Alap dobozok

1	6 012 00	Csavaros rögzítésű fedéllel
1	6 012 01	1 sor 8 modul
		1 sor 12 + 1 modul
1	6 012 02	Gyorsrögzítésű fedéllel
1	6 012 03	2 sor 24 + 2 modul
1	6 012 04	3 sor 36 + 4 modul
		4 sor 48 + 6 modul

Ajtók Műanyag polikarbonát

	fehér	kék átlátszó	
1	6 012 05	6 012 15	Kat. szám 6 012 00 elosztóhoz
1	6 012 06	6 012 16	Kat. szám 6 012 01 elosztóhoz
1	6 012 07	6 012 17	Kat. szám 6 012 02 elosztóhoz
1	6 012 08	6 012 18	Kat. szám 6 012 03 elosztóhoz
1	6 012 09	6 012 19	Kat. szám 6 012 04 elosztóhoz

Kiegészítők

1	0 014 91	Kulcsos zár No.850
1	0 013 89	Plombálható csavartakaró készlet (2 darabos)
20	0 016 60	Modultakarók 5 modul széles fehér - RAL 9010 Félmodulos osztásokkal

Elosztókapcsok összetétele


Kat. szám	Modulok száma	Csatlakozó furatok			
		Védőföld		Nulla	
		1.5-16 mm ²	1.5-10 mm ²	1.5-16 mm ²	1.5-10 mm ²
6 012 00	1 x 8	4	4	4	4
6 012 01	1 x (12+1)	6	6	6	6
6 012 02	2 x (12+1)	8	8	8 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾
6 012 03	3 x (12+1)	15	15	12 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾
6 012 04	4 x (12+1)	15	15	18 ⁽²⁾	18 ⁽²⁾

További információk elérhetők az
e-katalóguson (CE nyilatkozatok,
használati utasítások ...stb)

Nedbox falon kívüli kiselosztó


8 - 48 modul

Kiselosztók 2, 3 vagy 4 soros

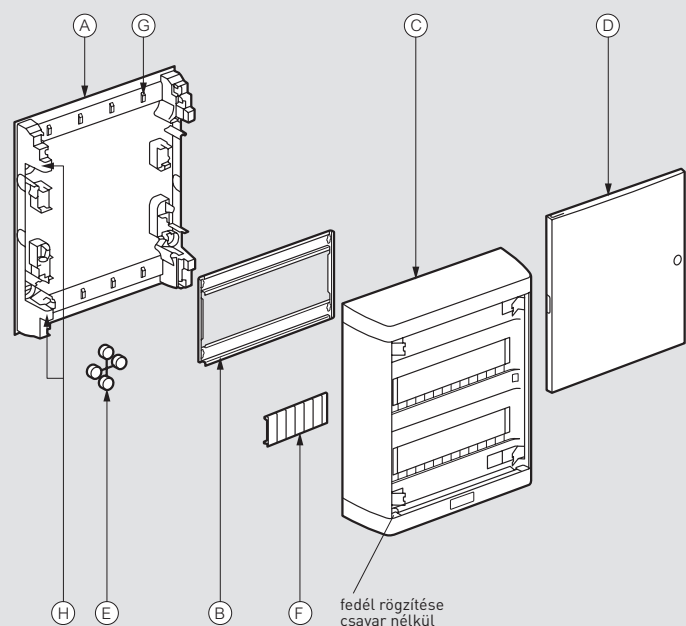


A : szigetelt tömör hátlap
B : készülékváz (kalapsínnel)
C : fedél
D : műanyag ajtó
E : szigetelősapkák
F : modultakaró
G : kábelrögzítési hely
H : elosztókapcsok rögzítésének helye

Kikönyvitések DLP kábelcsatornához 2, 3 és 4 soros elosztónál

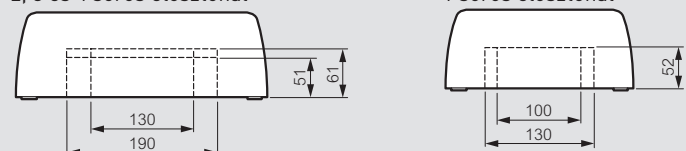


1 soros elosztónál

Geometriai méretek

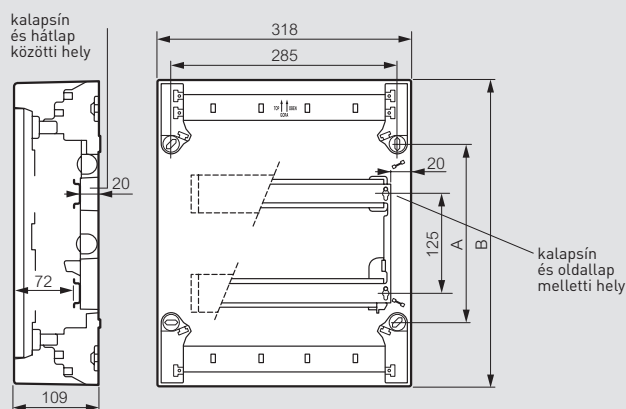

	24 mod.	36 mod.	48 mod.
A	225	350	475
B	380	505	630

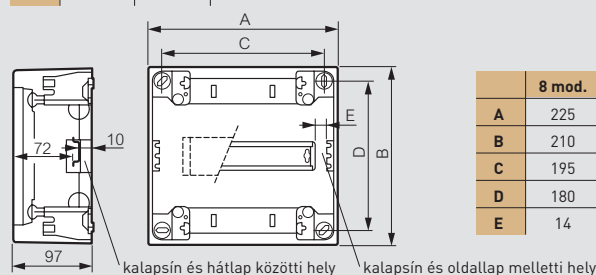

	8 mod.	12 mod.
A	225	317
B	210	240
C	195	287
D	180	150
E	14	9

Nedbox süllyesztett kiselosztók

tömör és szerelt falba, 12 - 48 modul



2 014 22

IP 40 IK 07

II. érintésvédelmi osztály

Fehér – RAL 9010

Megfelel az EN 60439-3 előírásoknak

Az EN 60695-2.1 szerinti izzóhuzalos vizsgálat szerint

750° C hőállóságú

Max. áramerősség 63A

Átlátszó vagy fehér, műanyag, illetve tömör fém ajtóval

Jobb és bal oldali ajtónyitás

Szállított tartozékok:

- elosztókapcsok
- modultakaró
- áramkörjelölő címke

Rögzítőtartozékok szerelt falhoz külön rendelhetők

Csom.	Kat. szám	Süllyesztett kiselosztó		
		Fehér műanyag ajtóval RAL 9010		
		Modulszám	Sorok Száma	Süllyesztett méretek Mag. x Szél. x Mély.
1	2 014 11	12+2	1	305 x 330 x 36
1	2 014 12	24+4	2	430 x 330 x 86
1	2 014 13	36+6	3	555 x 330 x 86
1	2 014 14	48+8	4	680 x 330 x 86
		Átlátszó műanyag ajtóval		
1	2 014 21	12+2	1	305 x 330 x 86
1	2 014 22	24+4	2	430 x 330 x 86
1	2 014 23	36+6	3	555 x 330 x 86
1	2 014 24	48+8	4	680 x 330 x 86
		Fehér fém ajtóval RAL 9010		
1	2 014 31	12+2	1	305 x 330 x 86
1	2 014 32	24+4	2	430 x 330 x 86
1	2 014 33	36+6	3	555 x 330 x 86
1	2 014 34	48+8	4	680 x 330 x 86

		Tartozékok	
1	0 014 90	Rögzítőkészlet szerelt falba (pl. gipszkarton) szereléshez	
1	0 014 91	4 db rögzítőköröm + vezetéktartó kötegelők	
1	0 048 14	Zár és kulcs (No. 850)	
		IP 20 szigetelt 3P+N elosztókapocs	

Elosztókapcsok összetétele


	Védőföld		Nulla	
Kat. szám	1,5–16 mm ²	1,5–10 mm ²	1,5–16 mm ²	1,5–10 mm ²
2 014 11/21/31	6	6	6	6
2 014 12/22/32	8	8	8 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾
2 014 13/23/33	15	15	12 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾
2 014 14/24/34	15	15	18 ⁽¹⁾	18 ⁽¹⁾

(1) kettő egységben szállítva
(2) három egységben szállítva

Nedbox süllyesztett kiselosztók


tömör és szerelt falba

Felépítés

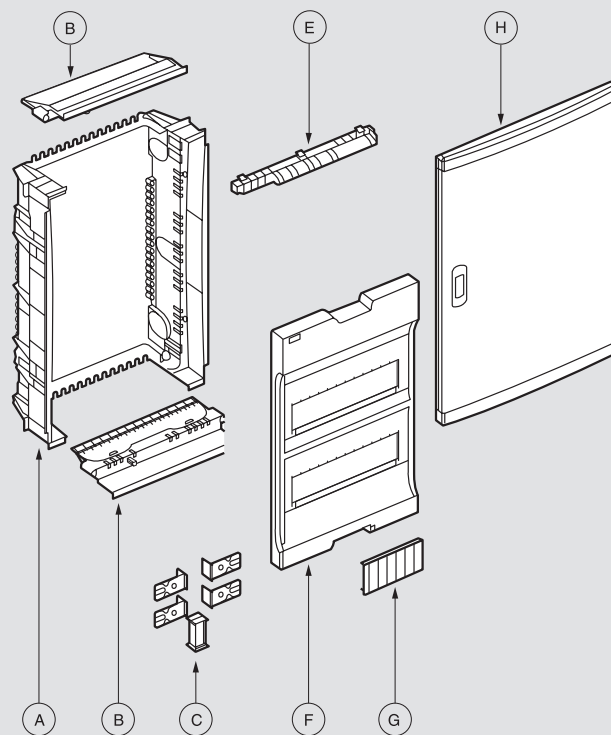

A: süllyesztődoboz
B: kábelbevezető lap
C: beépítő- és összekötő köröm
E: IP 2X szigetelt elosztókapcsok
F: leveshető előlap
G: modultakaró
H: ajtó

Geometriai méretek

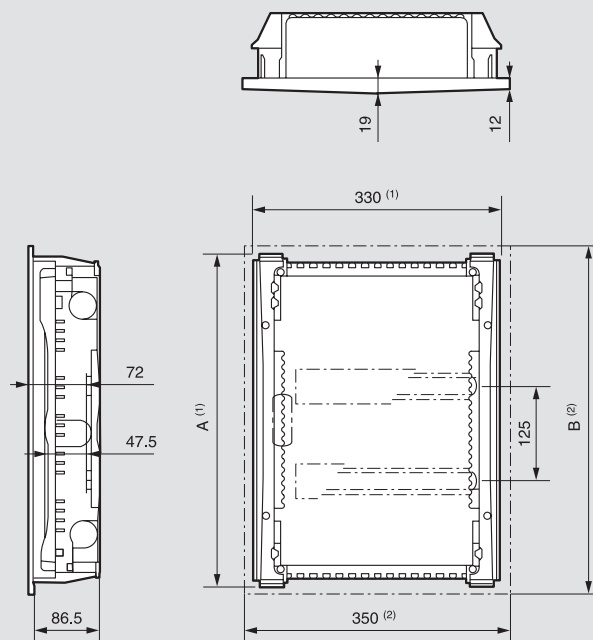

	1 x 12 modul	2 x 12 modul	3 x 12 modul	4 x 12 modul
A (süllyesztődoboz mérete mm)	305	430	555	680
B (előlap mérete mm)	335	460	585	710

(1) Beépített méretek
(2) Külső méretek

Ekinox TX süllyesztett kiselosztók

36 - 72 modul, 18 modul soronként



6 070 62

Csom.	Kat. szám		Süllyesztett kiselosztók	
			II. érintésvédelmi osztály Megfelel az IEC 60 439-3 szabványnak IP 40 – IK 07 Szállított tartozékok: – IP 2x védettségű elosztókapcsokkal szállítva A kihúzható szerelőkeret segítségével, műhelyasztalon vezetékezhető Sínmelységállítós kat. szám 0 016 30 mélységállító készlettel Beépíthető kulcsos zárral	
	Fehér RAL 9010	Füstszínű ajtóval	Sorok száma	Modulszám
1	6 070 66	6 070 62	2	36
1	6 070 67	6 070 63	3	54
1	6 070 68	6 070 64	4	72
1	0 013 90		Zár és modultakaró készlet	
20	0 016 60		No850 hengerzár 5 modul széles modultakaró Félmodulos osztásokkal	


Elosztókapcsok összetétele

Kat. szám	Sorok száma	PE és N kapocs
6 070 62/66	2	17
6 070 63/67	3	22
6 070 64/68	4	35


Ekinox TX süllyesztett kiselosztók

36 - 72 modul, 18 modul soronként

■ Összeszerelés

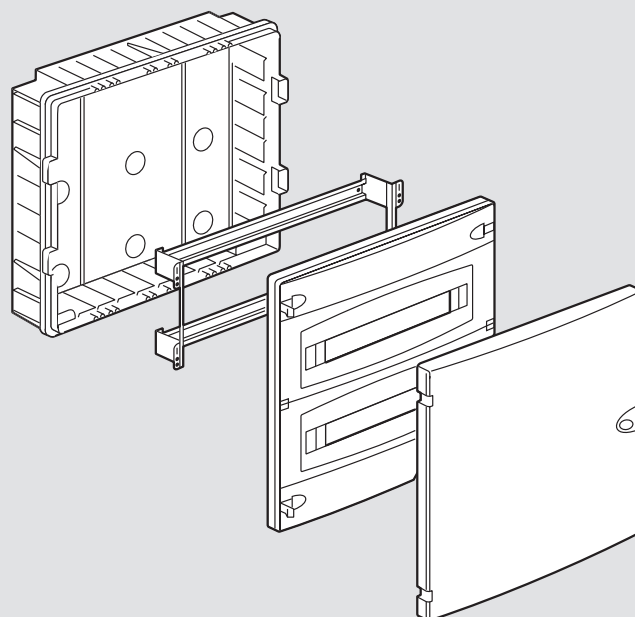

■ Méretek

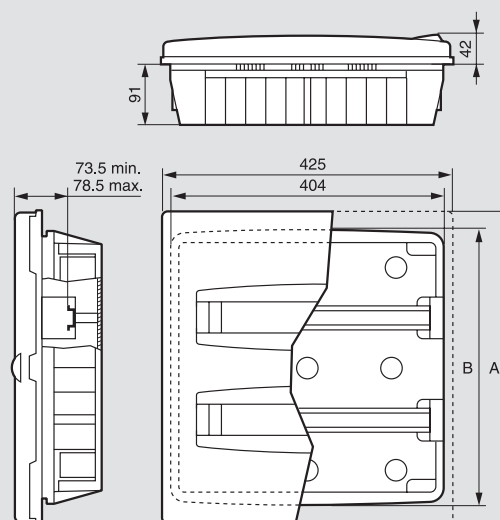

Méretek	36 modul	54 modul	72 modul
A	460	610	760
B	402	552	702



A készülékek és tartozékaik kiválasztásához használja az **XLPro³ elosztószekrény tervezési segédsoftverünket**



További információk elérhetők az **e-katalóguson** (CE nyilatkozatok, használati utasítások ...stb)

Plexo³ falon kívüli kiselosztók

IP 65 időjárásálló kiselosztók, illesztődobozok és kiegészítők



Elosztókapcsokkal, modultakaróval és membrános kábelbevezetőkkal szállítva

Önkioltó: izzóhuzalos vizsgálatnak ellenáll 650°C-ig

Megfelel az EN 60439-3 szabványnak

- IP 65 - IK 09 - II. érintésvédelmi osztály

Az ajtó és a kiselosztó is megfordítható

Kivehető váz és előlapok a kétsoros kiselosztóktól

2 pozíciós sín a hagyományos, valamint a mélyebb beépítési mélységű készülékekhez

Kalapsínek közti távolság 150 mm

Az opcionálisan megrendelhető perforált szerelőlapok segítségével lehetőség van nem sínre pattintható készülékek rögzítésére tömör előlap mögé

Zárható ajtónyitó kar, plombálható elülső burok és előlap

Útésálló polisztirol műanyag

Világosszürke L750A doboz, valamint sötétszürke elülső burok RAL 7046

Elosztókapoccsal szállítva (lásd 9. oldal)

A 2, 3 és 4 soros változatok mindkét oldallapjára két - két darab Plexo 55 szerelvénykeret (Kat. szám 0 696 81) szerelhető, amelybe bármilyen

Plexo55 mechanizmus beszerelhető. Így például egy elosztószekrény oldallapjait összesen 4 darab háztartási csatlakozóaljzattal lehet felszerelni.

Csom.	Kat. szám	2 - 8 modulok kiselosztók	
6	6 019 32	Sorok száma	Modulszám
6	6 019 74	1	2 (+1)
6	6 019 76	1	4
6	6 019 78	1	6
6	6 019 78	1	8

Soroként 12 modulok kiselosztók			
Soroként 5 modulok modultakaróval			
		Sorok száma	Modulszám
1	6 019 81	1	12
1	6 019 82	2	24
1	6 019 83	3	36

Soroként 18 modulok kiselosztók			
Soroként 5 modulok modultakaróval			
		Sorok száma	Modulszám
1	6 019 85	1	18
1	6 019 86	2	36
1	6 019 87	3	54
1	6 019 88	4	72

Kiselosztók fotovoltaikus felhasználáshoz			
Kifejezetten egyenáramú készülékek fogadására kialakított szekrények (pl. napenergia) MC4 csatlakozókkal szállítva			
Soroként 12 modulok kiselosztók - 1000 V=			
		Sorok száma	5 modulok modultakarók száma
1	4 140 33	1	1
1	4 140 34	2	2
Soroként 18 modulok kiselosztók - 1000 V=			
1	4 140 35	1	3
1	4 140 36	2	4
1	4 140 37	3	5
1	4 140 38	4	6

Csom.	Kat. szám	Multifunkcionális illesztődobozok	
		Összekötő karmantyúkkal szállítva 12 és 18 modulok elosztók használatához szükséges a vízszintes összekötő elem Kat. szám 0 019 67 Az alábbi vezérlő egységekkel és tartozékokkal szerelhető fel: P17 Tempra aljzatok (16 és 32 A), Plexo 55 háztartási aljzatok, Ósmoz működtető és jelzőkészülékek, kalapsín az illesztődoboz hátlapján.	
1	0 019 17	Függőleges	
1	0 019 18	2 soros kiselosztókhoz 3 soros kiselosztókhoz	

Kiegészítők			
1	0 019 66	Kulcsos zár	
		N° 850	
2	0 019 67	Vízszintes összekötő elem	
		Lehetővé teszi az elosztók vízszintes vagy függőleges sorolását 2 kiselosztó vagy illesztődoboz között az IP 65-ös védettség megtartása mellett	
1	0 019 68	Plombálható takarókészlet	
		A készlet plombálható takaróelemeket tartalmaz: 2 db az elülső burkolathoz, valamint 8 db az előlapokhoz	
1	0 019 69	Fali rögzítőlap	
		4 db-os készlet	
20	0 019 61	Modultakaró	
		5 modulok félmodulos osztással Szürke RAL 7046	
1	0 019 55	Kábelbevezető készlet	
		A készlet tartalmaz 2 db Ø32 mm-es, 5 db Ø25 mm-es és 10 db Ø20 mm-es membrános kábelbevezetőt	
2	0 019 64	Tömör előlap	
2	0 019 65	12 modulok kiselosztókhoz 18 modulok kiselosztókhoz	
		Perforált szerelőlap	
		Kalapsínek helyére rögzíthető perforált szerelőlap a nem sínre pattintható termékek fogadására	
1	0 019 62	12 modulok kiselosztókhoz, 150 mm magas	
1	0 019 63	18 modulok kiselosztókhoz, 150 mm magas	
2	0 019 70	Összekötő karmantyú	
		2 darabos készlet, amely összeköti a kiselosztó hátlapját az elülső burokkal	


További információk elérhetők az e-katalóguson (CE nyilatkozatok, használati utasítások ...stb)

Plexo³ falon kívüli kiselosztók

IP 65 időjárásálló kiselosztók, illesztődobozok és kiegészítők


Méret

2, 4, 6 és 8 modul kiselosztók

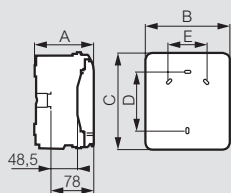


Kat. szám	Méret (mm)				
	A	B	C	D	E
6 019 32	109	93	174	94	-
6 019 74	115,6	128	200	120	-
6 019 76	115,6	164	200	120	70
6 019 78	115,6	200	200	120	106

Soronként 12 és 18 modul kiselosztók

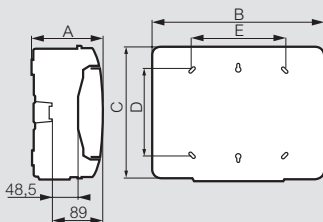

Kat. szám	Méret (mm)				
	A	B	C	D	E
6 019 81	141	340	282	180	180
6 019 82	161	340	432	330	180
6 019 83	161	340	622	480	180
6 019 85	141	448	282	180	288
6 019 86	161	448	432	330	290
6 019 87	161	448	622	480	290
6 019 88	161	448	822	680	290

 Függőleges multifunkcionális illesztődobozok



Kat. szám	Méret (mm)	
	A	B
0 019 17	137	432
0 019 18	137	622

Membrános kábelbevezető száma és elosztókapcsok összetétele

Kat. szám	Membrános kábelbevezető (db x méret)	Nulla		Védőföld	
		6-25 mm ²	1,5-16 mm ²	6-25 mm ²	1,5-16 mm ²
6 019 32	-	-	-	-	-
6 019 74	2 x 20 mm 1 x 24 mm	-	4	-	4
6 019 76	4 x 20 mm 1 x 24 mm	-	4	-	4
6 019 78	6 x 20 mm 1 x 24 mm	-	8	-	8
6 019 81	7 x 20 mm 2 x 25 mm 1 x 32 mm	1	12	1	12
6 019 82	13 x 20 mm 2 x 25 mm 1 x 32 mm	1	16	1	16
6 019 83	13 x 20 mm 2 x 25 mm 1 x 32 mm	1	21	1	21
6 019 85	11 x 20 mm 2 x 25 mm 1 x 32 mm	1	16	1	16
6 019 86	13 x 20 mm 2 x 25 mm 1 x 32 mm	1	21	1	21
6 019 87	13 x 20 mm 4 x 25 mm 1 x 32 mm	1	26	1	26
6 019 88	13 x 20 mm 4 x 25 mm 1 x 32 mm	1	34	1	34

Oldalfalankénti kikönyítések száma

Kat. szám	Tető és alaplap			Bal és jobb oldalak		
	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm
6 019 32	2	-	-	-	-	-
6 019 74	2	1	-	2	-	-
6 019 76	4	1	-	2	-	-
6 019 78	6	1	-	2	-	-
6 019 81	7	2	2	-	-	2
6 019 82	13	2	2	-	-	3
6 019 83	13	2	2	-	-	4
6 019 85	12	2	3	-	-	2
6 019 86	13	4	3	-	-	3
6 019 87	13	4	3	-	-	4
6 019 88	13	4	3	-	-	5

Helyettesítő táblázat (Plexo / Plexo³)

Régi Plexo Kat. szám	Új Plexo ³ Kat. szám	Sorok száma	Modulok száma
2 - 8 modul kiselosztó			
0 017 32	6 019 32	1	2 (+1)
0 017 34	6 019 74	1	4
0 017 36	6 019 76	1	6
0 017 38	6 019 78	1	8
Soroként 12 modul kiselosztó			
0 017 41	6 019 81	1	12
0 017 42	6 019 82	2	24
0 017 43	6 019 83	3	36
Soroként 18 modul kiselosztó			
-	6 019 85	1	18
0 017 45	6 019 86	2	36
0 017 46	6 019 87	3	54
-	6 019 88	4	72

Kábelbevezető készlet

Kat. szám	Típus	Mennyiség	Ø	
			Min. (mm)	Max. (mm)
0 019 55	ISO 20	10	4	13
	ISO 25	5	9	18
	ISO 32	2	12	25

Drivia™ 13 falon kívüli kiselosztók

soroként 13 modulos kiselosztó



4 013 63



4 013 63 burkolat nélkül



4 013 62 + 4 013 32



4 013 33



4 013 43



Műszaki jellemzők (11. oldal)

Izzóhuzalos vizsgálatnak ellenáll 750 °C-ig, önkioltó anyagból
Megfelel az IEC 60670-24 szabványnak

Csom.	Kat. szám	Soroként 13 modulos kiselosztó				
		Fehér szín - RAL 9003				
		- szerszám nélkül le/fel billenthető és eltávolítható kalapsín				
		- sorok közötti távolság: 125 mm				
		- kalapsínek alatti hely: 40 mm				
		- hátlap külön rendelendő (11. oldal)				
		- IP 30 - IK 05 védelem (ajtóval: IP40-IP07)				
		- IP 2X szigetelésű PE és N elosztókapcsokkal felszerelve				
		- Modultakaróval felszerelve				
		- soronkénti saját címketartóval felszerelve				
		Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)
1	4 013 61	1	13	250	250	103.5
1	4 013 62	2	26	375	250	103.5
1	4 013 63	3	39	500	250	103.5
1	4 013 64	4	52	625	250	103.5

Csom.	Kat. szám	Ajtók
		IP 40 - IK 07 védelem
		Láthatatlan zsanérok
		Zárható (Kat. szám 4 013 91)
		Egyedi formatervezés
		Fehér - RAL 9003
1	4 013 31	1 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 61)
1	4 013 32	2 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 62)
1	4 013 33	3 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 63)
1	4 013 34	4 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 64)
		Átlátszó
1	4 013 41	1 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 61)
1	4 013 42	2 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 62)
1	4 013 43	3 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 63)
1	4 013 44	4 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 013 64)



Keresse bemutató videóinkat a
www.youtube.com/legrandhungary
videómegosztó weboldalon



További információk elérhetők az
e-katalóguson (CE nyilatkozatok,
használati utasítások ...stb)

Drivia™ 13 falon kívüli kiselosztók

soronként 13 modulos kiselosztó



4 013 73

4 013 53


Izzóhuzalos vizsgálatnak ellenáll 750 °C-ig, önkioltó anyagból
Megfelel az IEC 60670-24 szabványnak

Csom.	Kat. szám	Kiemelő keretek
		Fehér - RAL 9003 Mélység: 50 mm Alkalmas az elosztószekekrény vezetékezési helyének növelésére
1	4 013 71	1 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 61)
1	4 013 72	2 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 62)
1	4 013 73	3 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 63)
1	4 013 74	4 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 64)
		Hátlapok
		II. érintésvédelmi osztály megtestesítéséhez Alkalmazható Drivia 13 kiselosztókhoz kiemelőkerettel vagy anélkül
1	4 013 51	1 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 61)
1	4 013 52	2 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 62)
1	4 013 53	3 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 63)
1	4 013 54	4 soros elosztószekekrényhez (Kat. szám 4 013 64)
		Kiegészítők
1	4 048 39	Csavaros nulla elosztókapocs 1 x 6 - 25 mm ² + 26 x 1,5 - 16 mm ²
1	4 048 14	IP 2X védettségű szigetelt elosztókapcsok (3P+N) Nulla - 1 x 4-25 mm ² + 12 x 1,5-16mm ² Fázis(x3) - 4 x 1,5-16mm ²
1	4 048 18	Üres elosztókapocs tartó Csúszasz elosztókapcsok fogadására Hossza: 227 mm (28 furat)
1	4 013 91	Hengerzár No. 850
10	4 013 89	Tervtartó Drivia 13/18 elosztószekekrényekhez

Drivia™ 13 falon kívüli kiselosztók

soronként 13 modulos kiselosztó


Soronként 13 modulos kiselosztó

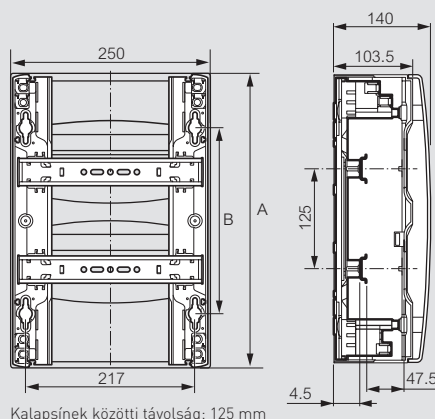

Kalapsínek közötti távolság: 125 mm

Kat. szám	A	B
4 013 61	250	113
4 013 62	375	238
4 013 63	500	363
4 013 64	625	488

Le/fel billenthető és kivehető kalapsínek

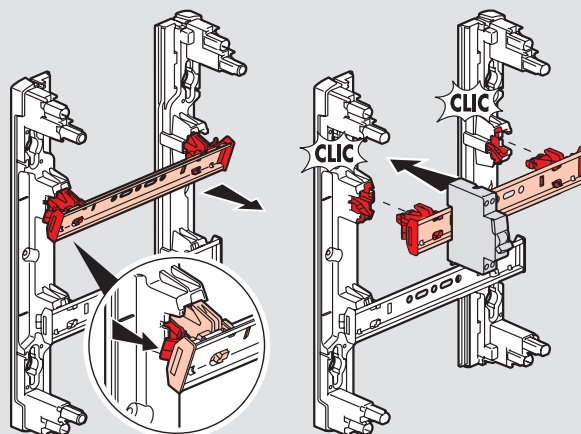

Elosztókapcsok összetétele


Kat. szám	PE elosztókapcsok (csavaros)		N elosztókapcsok (csavaros)		Modultakarók száma	
	6 - 25 (mm ²)	1,5 - 16 (mm ²)	6 - 25 (mm ²)	1,5 - 16 (mm ²)	5 modul	13 modul
4 013 61	1	12	1	12	1	-
4 013 62	1	21	1	21	2	-
4 013 63	1	26	1	26	1	1
4 013 64	1	26	1	26	2	1



További információk elérhetők az
e-katalóguson (CE nyilatkozatok,
használati utasítások ...stb)

Drivia™ 18 falon kívüli kiselosztók

soronként 18 modulos kiselosztó

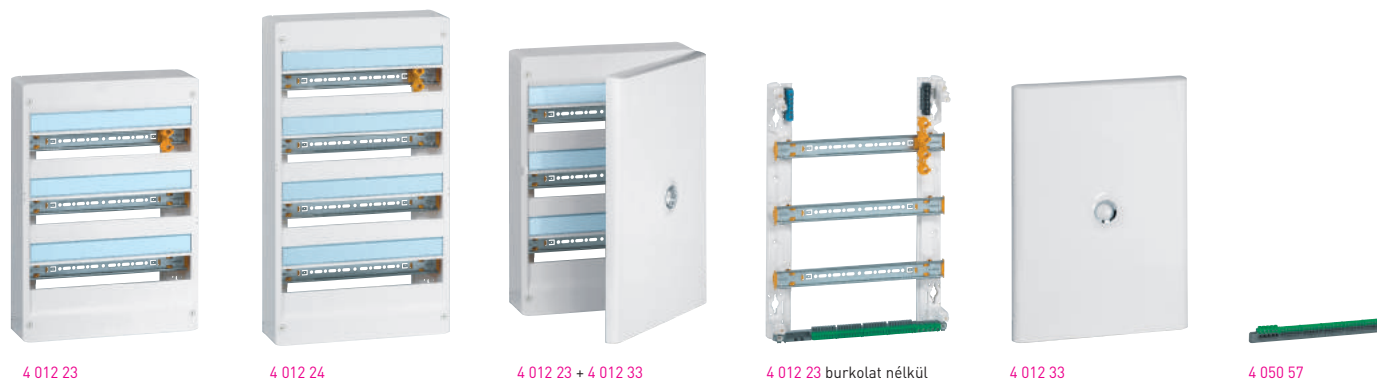

Műszaki jellemzők (13. oldal)

Izzóhuzalos vizsgálatnak ellenáll 750 °C-ig, önkiló anyagból
Megfelel az IEC 60670-24 szabványnak

Csom.	Kat. szám	Soronként 18 modulos kiselosztó				
		Fehér szín - RAL 9003				
		- szerszám nélkül le/fel billenthető és eltávolítható kalapsín				
		- sorok közötti távolság: 125 mm				
		- kalapsín alatti hely: 40 mm				
		- IP 30 - IK 05 védettség (ajtóval: IP 40 - IK 07)				
		- IP 2X szigetelésű rugós PE elosztókapcsokkal felszerelve				
		- IP 2X szigetelésű fázis és nulla elosztókapcsokkal felszerelve (kivéve Kat. szám 4 012 21)				
		- Drivia Clip bepattintós falra szerelő készlettel				
		- modultakaróval felszerelve				
		- soronkénti saját címketartóval felszerelve				
		Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)
1	4 012 21	1	18	250	355	103.5
1	4 012 22	2	36	375	355	103.5
1	4 012 23	3	54	500	355	103.5
1	4 012 24	4	72	625	355	103.5
Ajtók						
		IP 40 - IK 07 védettség				
		Láthatatlan zsanérok				
		Zárható (Kat. szám 4 013 91)				
		Egyedi formatervezés				
		Fehér - RAL 9003				
1	4 012 31	1 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 21)				
1	4 012 32	2 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 22)				
1	4 012 33	3 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 23)				
1	4 012 34	4 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 24)				
Átlátszó						
1	4 012 41	1 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 21)				
1	4 012 42	2 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 22)				
1	4 012 43	3 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 23)				
1	4 012 44	4 soros elosztószekrényhez (Kat. szám 4 012 24)				

Csom.	Kat. szám	Kiemelő keretek
		Fehér - RAL 9003 Mélység: 50 mm Alkalmas az elosztószekrény vezetékezési helyének növelésére
1	4 012 71	1 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 21]
1	4 012 72	2 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 22]
1	4 012 73	3 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 23]
1	4 012 74	4 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 24]
		Hátlapok
		II. érintésvédelmi osztály megtestesítéséhez Alkalmazható Drivia 18 kiselosztókhoz kiemelőkerettel vagy anélkül
1	4 012 51	1 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 21]
1	4 012 52	2 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 22]
1	4 012 53	3 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 23]
1	4 012 54	4 soros elosztószekrényhez [Kat. szám 4 012 24]
		Kiegészítők
		Rugós PE elosztókapcsok 5 x 6-25mm ² + 45 x 1,5-4mm ² (hossza: 332mm)
1	4 050 57	
		Hengerzár No. 850
1	4 013 91	
		Tervtartó Drivia 13/18 elosztószekrényekhez
10	4 013 89	


Keresse bemutató videóinkat a
www.youtube.com/legrandhungary
videómegosztó weboldalon

További információk elérhetők az
e-katalóguson (CE nyilatkozatok,
használati utasítások ...stb)

Drivia™ 18 falon kívüli kiselosztók


soroként 18 modulos kiselosztó

Soroként 18 modulos kiselosztó

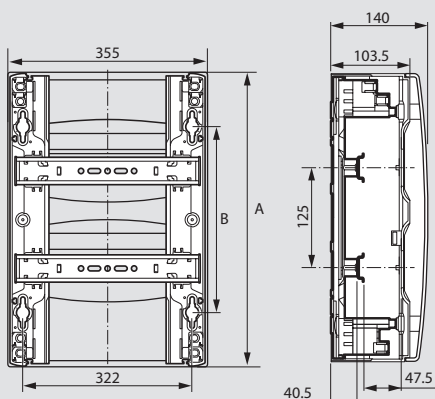


Kat. szám	A	B
4 012 21	250	113
4 012 22	375	238
4 012 23	500	363
4 012 24	625	488

Le/fel billenthető és kivehető kalapsínek

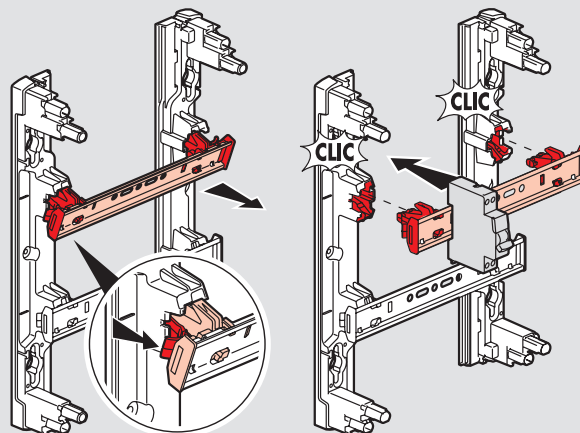

Drivia Clip bepattintós falra szerelő készlettel

Rögzítés

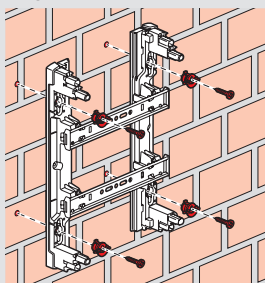

Elosztókapocs összetétel

Kat. szám	PE elosztókapocs		Fázis és nulla elosztókapcsok		Modultakarók száma	
	csavaros 6 - 25 (mm²)	rugós 1.5 - 4 (mm²)	csavaros 10 - 35 (mm²)	6 - 25 (mm²)	5 modul	13 modul
4 012 21	5	27	-	-	1	-
4 012 22	5	27	1	5	2	-
4 012 23	5	36	1	5	1	1
4 012 24	5	45	1	5	2	1



INNOVÁCIÓ

KISELOSZTÓK ÖSSZESOROLÁSA

Függőleges és vízszintes sorolásra egyaránt alkalmas 18 modul széles változatoknál



ESZTÉTIKUS SOROLÁS

Az összesorolt elosztószekrények tökéletesen illeszkednek egymáshoz



EREDETI DIZÁJN

A letisztult formavilágú ajtó fogantyúja közepén helyezkedik el



INNOVÁCIÓ

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG

A 18 modul széles elosztószekrények egyedi vízszintezéssel rendelkeznek



EGYSZERŰ JELÖLÉS

A soronkénti átlátszó címketartó leegyszerűsíti az áramkörök jelölését



TERVTARTÓ

Drivia 13/18 elosztószekrények oldallapjára rögzíthető tervtartó

XL³ 125 falon kívüli elosztószekrények

18 modul széles falon kívüli elosztószekrény



4 016 79 4 016 78 4 016 77 4 016 76

IP 40 - IK 09 ajtóval (külön rendelendő)

IP 30 - IK 08 ajtó nélkül

II. érintésvédelmi osztály

Önkioltó anyagból készült 750 °C



4 016 14 + 4 018 64



4 016 12 + 4 018 72



x 4
4 018 56



x 2
4 018 45



4 018 44



4 018 51



Geometria méretek (15. oldal)

Csom.	Kat. szám	Teljesen moduláris falon kívüli műanyag elosztószekrény				
		Soronként 18 modulos RAL 9003 - fehér Teljesen megfordítható (szekrény, ajtó, keret) Alapfelszereltség - kivehető és kibillenthető moduláris keret (kalapsínekkel) - kétpozíciós kalapsín (képes DPX ³ 160 készülékek fogadására - szerszám nélkül egyesével kivehető kalapsín - szerszám nélkül kivehető kábelbevezető lap alul és felül - egyesével eltávolítható negyedfordulatos előlapok címkézési lehetőséggel - PE és N elosztókapcsok Kalapsínek távolsága: 150 mm Perforált szerelőlappal és tömör előlappal felszerelhető nem moduláris készülékek rögzítéséhez (2, ,3 és 4 soros kivitelek) Ajtót külön kell vásárolni				
		Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)
1	4 016 76	1	18	300	450	128
1	4 016 77	2	36	450	450	128
1	4 016 78	3	54	600	450	128
1	4 016 79	4	72	750	450	128

		Ajtók - IP 40 - IK 09 XL ³ 125 szekrényekhez Teljesen megfordítható ajtók No 850 zárral felszerelhető (Kat. szám 4 018 51)
		Tömör fehér - RAL 9003
1	4 018 61	1 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 11)
1	4 018 62	2 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 12)
1	4 018 63	3 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 13)
1	4 018 64	4 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 14)
		Átlátszó
1	4 018 71	1 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 11)
1	4 018 72	2 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 12)
1	4 018 73	3 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 13)
1	4 018 74	4 soros szekrényhez (Kat. szám 4 016 14)

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
		Zár N° 850 zár, tömör és átlátszó ajtóhoz egyaránt
2	4 018 51	
		Soroló készlet Két vagy több XL ³ 125 elosztószekrény vízszintes vagy függőleges sorolásához
2	4 018 45	
		Rögzítőtálp 4 darabos rögzítőtálp készlet a külső felszereléshez
1	4 018 56	
		Tervtartó Tervek elhelyezésére az elosztószekrényben
2	4 018 44	
		Modultakaró 5 modul széles, félmodulos perforációkkal Fehér - RAL 9003
20	0 016 60	
		Tömör előlap 2, 3 és 4 soros XL ³ 125 elosztószekrényekhez alkalmazható tömör előlap 150 mm magas, 18 modul széles
2	4 018 55	
		Perforált szerelőlap Moduláris sor eltávolításával a készülékrögzítő keretre rögzíthető 150 mm magas, 18 modul széles
1	4 018 53	
		Program Mosaic keret 2 modul széles Program Mosaic szerelvény rögzítésére a szekrény oldalapjára
5	4 018 50	



Keresse bemutató videóinkat a
www.youtube.com/legrandhungary
videómegosztó weboldalon



További információk elérhetők az
e-katalóguson (CE nyilatkozatok,
használati utasítások ...stb)

XL³ 125 falon kívüli elosztószekrények


18 modul széles falon kívüli elosztószekrény

Elosztókapcsok és modultakarók összetétele

Kat. szám	Modultakarók	Elosztókapcsok	
		Védőföld	Nulla
4 016 76	1 x 5 modul	1x25 ² + 16x16 ²	1x25 ² + 16x16 ²
4 016 77	2 x 5 modul	1x25 ² + 21x16 ²	1x25 ² + 21x16 ²
4 016 78	3 x 5 modul	1x25 ² + 26x16 ²	1x25 ² + 26x16 ²
4 016 79	4 x 5 modul	1x25 ² + 34x16 ²	1x25 ² + 34x16 ²

Méreték

Előlnézet

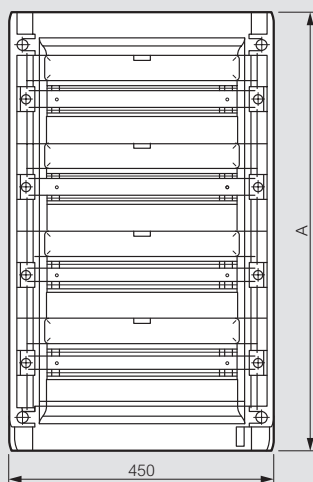


Oldalnézet
ajtó nélkül



Oldalnézet
ajtóval




Falra rögzítési pontok valamint
kalapsínek közötti távolságok

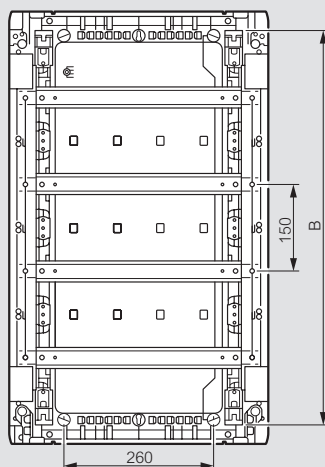


Kat. szám	A (mm)	B (mm)
4 016 76	300	250
4 016 77	450	365
4 016 78	600	515
4 016 79	750	665

Kivehető és kibillenthető készülékrögzítő keret


Kivehető
keret

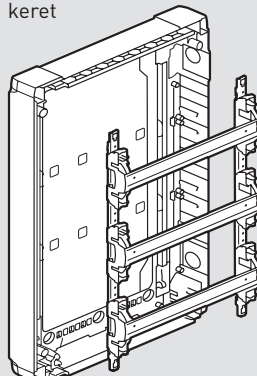




Egyesével eltávolítható
kétpozíciós kalapsínek

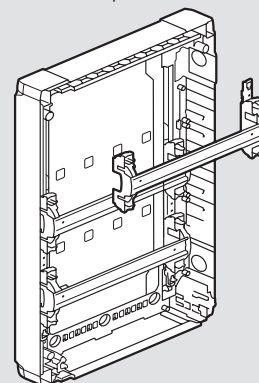

Alul, felül
kibillenthető
keret

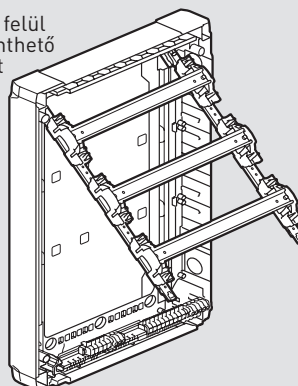



Kivehető kábelbevezetők

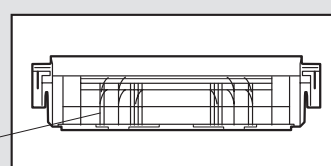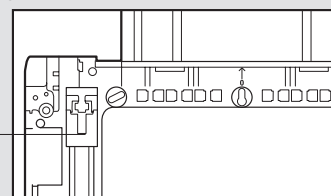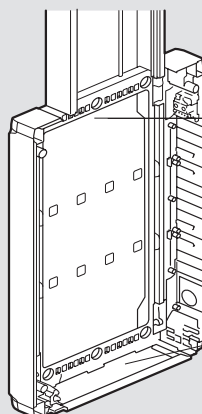

Különböző méretű

Soroként egyenként levehető előlapok

Kalapsínekkel és előlapokkal felszerelt szekrény
Nem moduláris készülékek rögzítéséhez perforált szerelőlemez
valamint tömör előlap rendelhető.

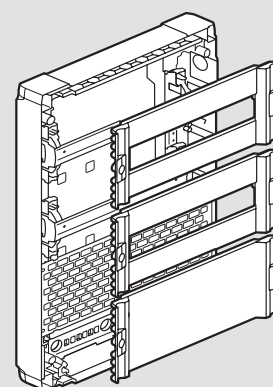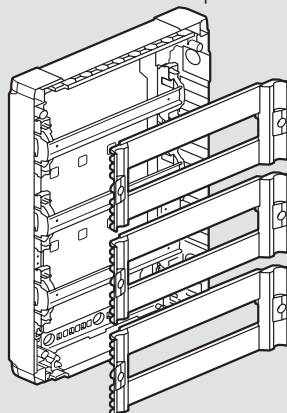

jegyzetek:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



Kövessen minket

www.legrand.hu

www.youtube.com/legrandhungary



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Tel.: 06-1/505-8510

Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.

Tel.: 06-63/510-200

Fax: 06-63/510-210



Szakmai vevőszolgálat
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu

szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu

A katalógusban található esetleges nyomdai hibákért, illetve a kiadást követő, termékekkel kapcsolatos változásokért felelősséget nem vállalunk.