

Practibox³

ELEGÁNS &
PRAKTIKUS



18 MODUL / SOR
SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓ SZEKRÉNYEK

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**[®]

ÚJ PRACTIBOX³

NEM KELL TÖBBÉ ELREJTENIE LAKÁSELOSZTÓJÁT

Letisztult dizájn
& egyszerű
szerelés

A komplett süllyesztett elosztószekrények letisztult dizájnnal és kiváló minőséggel rendelkeznek. A megnyerő külsőn kívül különleges ergonómikus kialakítása a szerelőknek és a felhasználóknak is könnyű kezelhetőséget biztosítanak.

ULTRA LAPOS



IRODAI ÉS LAKOSSÁGI
CÉLOKRA TERVEZVE


ELEGÁNS AJTÓ

A falhoz szorosan illeszkedő fehér vagy átlátszó fűstsínnű ajtóknak köszönhetően a Practibox³ elosztószekrények ultra laposak és modern belsőépítészetben is megállják helyüket.

180°-OS NYITÁSI SZÖG



(*) 2 soros változattól

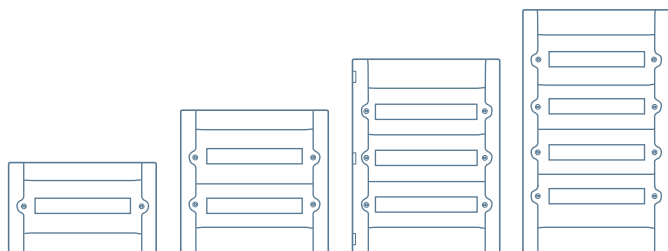

PRACTIBOX³ SZEKRÉNYVÁLASZTÉK


A komplett szekrények 4 méretben kaphatók 1 - 4 soros változatban, soronként 18 modulos kivitelben. Fehér vagy átlátszó füstszínű ajtóval, valamint csavaros védőföld és nulla elosztókapcsokkal, kiviteltől függően.

PRACTIBOX³

ERŐS ÉS EGYSZERŰEN SZERELHETŐ

Megbízható,
egyszerű
szerelés

A vázról az előlapokon át a masszív, praktikus süllyesztődobozig minden úgy lett tervezve, hogy a szerelés a lehető legkönnyebb és leggyorsabb legyen függetlenül attól, hogy milyen típusú falba szerelik be őket.

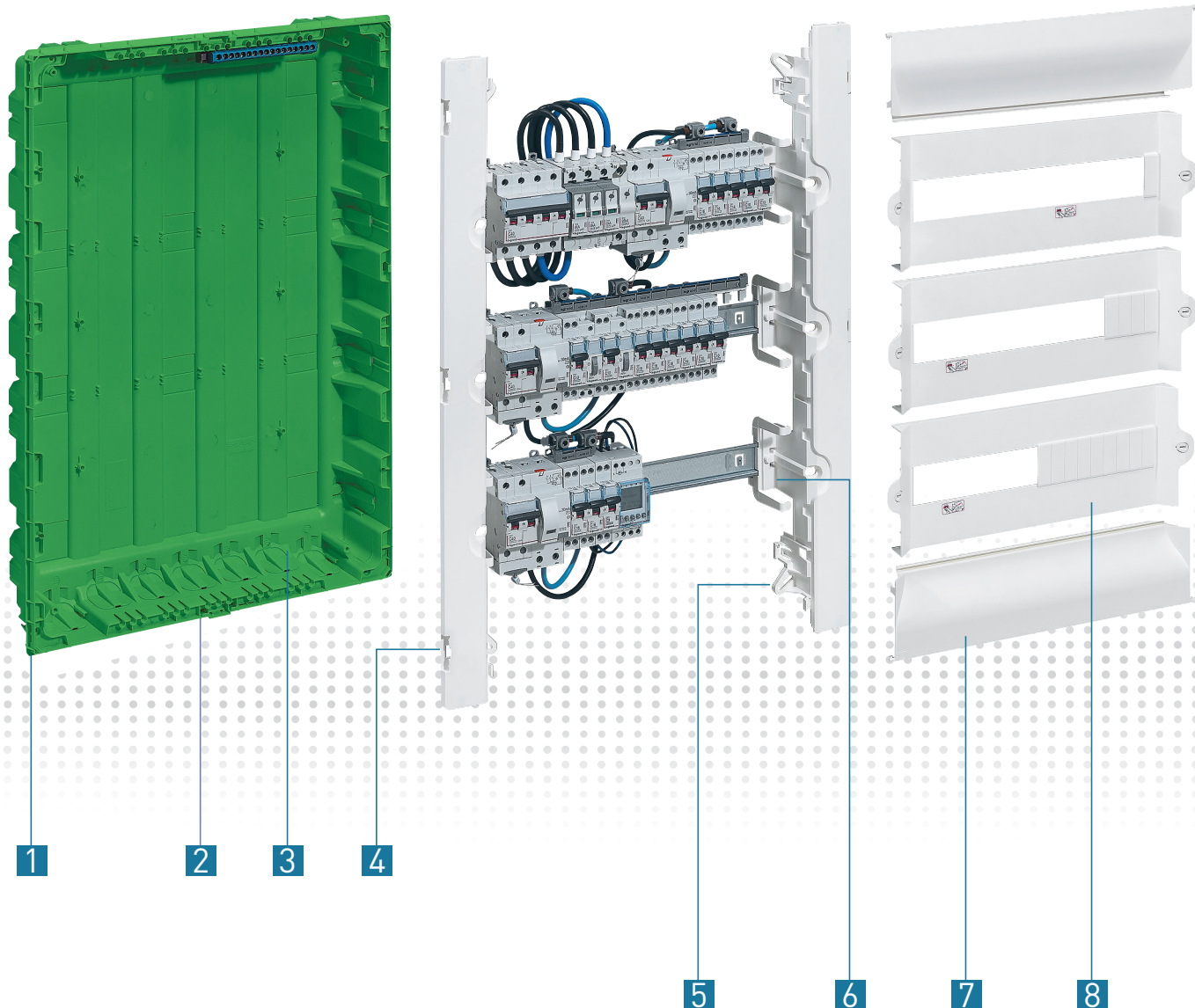

A MEGBÍZHATÓSÁG BIZTOSÍTÉKA

Tűzállóság

850 °C-ig

Szabványoknak való
megfelelés

IEC 60670-24


IEC 62208

IEC 61439-3



1 SÜLLYESZTŐDOBOZ

Az erős és optimális merevségű süllyesztődoboz anyagának és formájának köszönhetően bármilyen típusú falba egyszerűen beépíthető (könnyűszerkezetes faltípusokhoz külön rögzítőkészlet rendelhető)

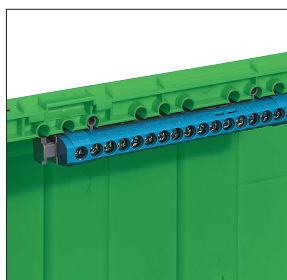


2 IP2X VÁZ

A szekrénnel szállított elosztókapcsokon kívül kiegészítő elosztókapcsok szerelhetők a süllyesztődoboz tetejére és aljára kiegészítő nélkül, vagy a vázra rögzített 12x2 mm-es lapos sínre



3 KÁBELBEVEZETŐK

A kitörhető kábelbevezetők megakadályozzák, hogy falazó-habarcsvagy gipsz juthasson be a szekrénybe a nem használt bevezetésekén keresztül

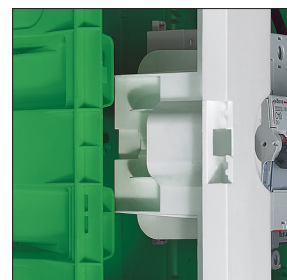


4 ERGONÓMIKUS VÁZ

Az önvezető vázzal még több időt spórolhat szerelés közben




5 VÁZBEÁLLÍTÁS

Hosszúfúratok az előlap-kereten a kompromisz-szummentes rögzítéshez

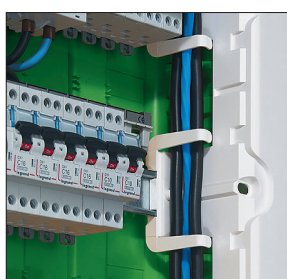


6 VEZETÉKEZÉS

A beépített oldalsó kábel-vezető gyűrűk optimális vezetékelrendezést biztosítanak

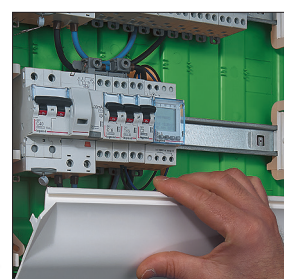

7 EGYSZERŰ HOZZÁFÉRÉS

Eltávolítható alsó és felső előlapok az elosztókapcsok könnyű eléréséért

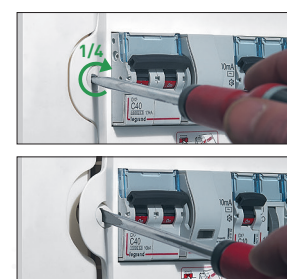

8 ELŐLAPOK

1/4 fordulatossal elveszthetetlen csavarok automatikus előlap-kiemelő rendszerrel a könnyű szerelésért (szabadalmaztatott Legrand rendszer). Az előlapok soronként eltávolíthatók (2 soros változattól)

TARTOZÉKOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

- Összekötőkészlet beton- vagy téglafalba szerelés esetén
- Rögzítőkészlet
- Elválasztólapok (2 soros változattól)
- Kulcsos zár
- Modulárak



- Perforált szerelőlap nem moduláris készülékek rögzítéséhez



- 12 x 2 mm lapos sín további elosztókapcsok beszereléséhez



- Tömör előlapok



- Kiegészítő modulárak

Practibox³ süllyesztett kiselosztó

18 - 72 modul



4 017 59 4 017 58 4 017 57 4 017 56



4 017 69 4 017 68 4 017 67 4 017 66



0 019 66



Műszaki jellemzők: **5. oldal**

II. érintésvédelmi osztály
IP 40 - IK 07 ajtóval
Önkilo: izzóhuzalos vizsgálatnak ellenáll 850 °C-ig
Megfelel az IEC 60670-24 és IEC 62208-as,
valamint az IEC 61439-3-as szabványnak.


Csom.	Kat. szám	Practibox ³ süllyesztett kiselosztó																									
		Soranként 18 modul Szállított tartozékok: - eltávolítható váz, kalapsínekkel felszerelve - megfordítható ajtó [ajtó + előlap az 1 soros szekrények esetében] - soranként eltávolítható előlap [2, 3 és 4 soros szekrényekhez] - IP 2X csavaros elosztókapcsok - modultakarók [5 modul széles, félmodulos perforációkkal] Sormagasság: 150 mm Ajtó nyitási szöge: 180° Felszerelhető n° 850 kulcsos zárral [kat. szám 0 019 66]																									
Átlátszó füstszínű ajtóval																											
		<table><tr><th>Sorok száma</th><th>Modulok száma</th><th>Magasság (mm)</th><th>Szélesség (mm)</th><th>Süllyesztő-mélység (mm)</th></tr><tr><td>1</td><td>18</td><td>234</td><td>422</td><td>85</td></tr><tr><td>1</td><td>36</td><td>442</td><td>422</td><td>85</td></tr><tr><td>1</td><td>54</td><td>592</td><td>422</td><td>91</td></tr><tr><td>1</td><td>72</td><td>742</td><td>422</td><td>91</td></tr></table>	Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Süllyesztő-mélység (mm)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Süllyesztő-mélység (mm)																							
1	18	234	422	85																							
1	36	442	422	85																							
1	54	592	422	91																							
1	72	742	422	91																							
Fehér ajtóval RAL 9003																											
		<table><tr><th>Sorok száma</th><th>Modulok száma</th><th>Magasság (mm)</th><th>Szélesség (mm)</th><th>Süllyesztő-mélység (mm)</th></tr><tr><td>1</td><td>18</td><td>234</td><td>422</td><td>85</td></tr><tr><td>1</td><td>36</td><td>442</td><td>422</td><td>85</td></tr><tr><td>1</td><td>54</td><td>592</td><td>422</td><td>91</td></tr><tr><td>1</td><td>72</td><td>742</td><td>422</td><td>91</td></tr></table>	Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Süllyesztő-mélység (mm)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Süllyesztő-mélység (mm)																							
1	18	234	422	85																							
1	36	442	422	85																							
1	54	592	422	91																							
1	72	742	422	91																							

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
1	4 017 23	Vízszintes vagy függőleges összekötő elem 2 elosztószekrény sorolásához (beton- vagy téglafalban)
1	4 017 24	Rögzítőkészlet süllyesztett szereléshez Gipszkarton falba történő szereléshez
1	4 017 22	Vízszintes elválasztólap 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez
1	4 017 25	Tömör előlap 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez Nem moduláris készülékek (pl. működtető és jelzőkészülékek) beszereléséhez
1	4 017 26	Perforált szerelőlap Kalapsín helyett használható, a nem moduláris készülékek beépítéséhez 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez Magasság: 150 mm
1	4 017 27	12x2 mm lapos sín IP 2X elosztókapcsokhoz 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez További IP 2X elosztókapcsok rögzítéséhez
1	0 019 66	Kulcsos zár N° 850 kulcsos zár Fehér vagy átlátszó ajtókhöz
		Modultakarók Fehér RAL 9003 Félmodulos osztásokkal
20	0 016 60	5 modul széles
10	0 016 62	13 modul széles
10	0 016 64	18 modul széles

Practibox³ süllyesztett kiselosztó


18 - 72 modul

Geometriai méretek

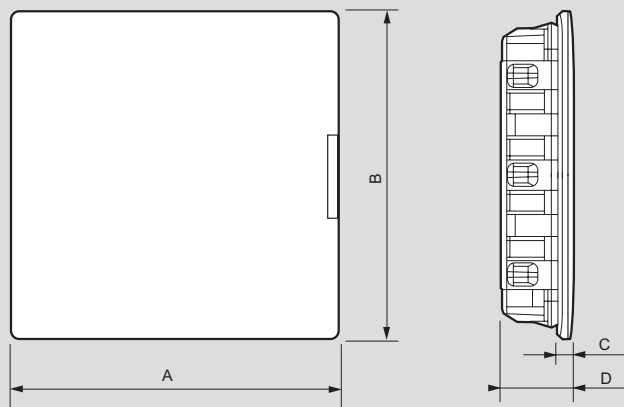

Kivágási méretek

Gipszkarton falba történő szereléshez használja a kat. szám 4 017 24 rögzítőkészletet

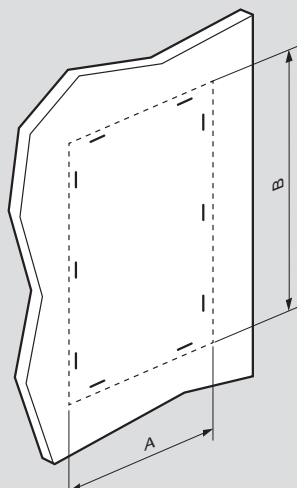

Kat. szám	Méretek (mm)			
	A	B	C	D
4 017 56/66	493	288	20	105
4 017 57/67	493	496	20	105
4 017 58/68	493	650	20	111
4 017 59/69	493	800	20	111

Kat. szám	Méretek gipszkarton falba szereléshez (mm)		Méretek téglafalba szereléshez (mm)	
	A	B	A	B
4 017 56/66	437	249	> 437	> 249
4 017 57/67	437	454	> 437	> 454
4 017 58/68	437	607	> 437	> 607
4 017 59/69	437	757	> 437	> 757

Elosztókapcsok összetétele (szekrényekkel szállítva)

Szekrény kat. szám	Nulla csatlakozó furatok (csavaros bekötéssel)		Védőföld csatlakozó furatok (csavaros bekötéssel)	
	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²
4 017 56/66	12	1	12	1
4 017 57/67	2 x 8	-	16	1
4 017 58/68	3 x 8	-	21	1
4 017 59/69	4 x 8	-	33	2

Szállított modultakarók száma

Szekrény kat. szám	Modultakarók száma 5 modul széles
4 017 56	1
4 017 57	2
4 017 58	2
4 017 59	2
4 017 66	1
4 017 67	2
4 017 68	2
4 017 69	2



Kiadva: 2016. szeptember

KÖVESSEN
MINKET

@ www.legrand.hu

 www.youtube.com/legrandhungary

 twitter.com/legrand_news



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510
Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200
Fax: 06-63/510-210

Szakmai vevőszolgálat
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu